


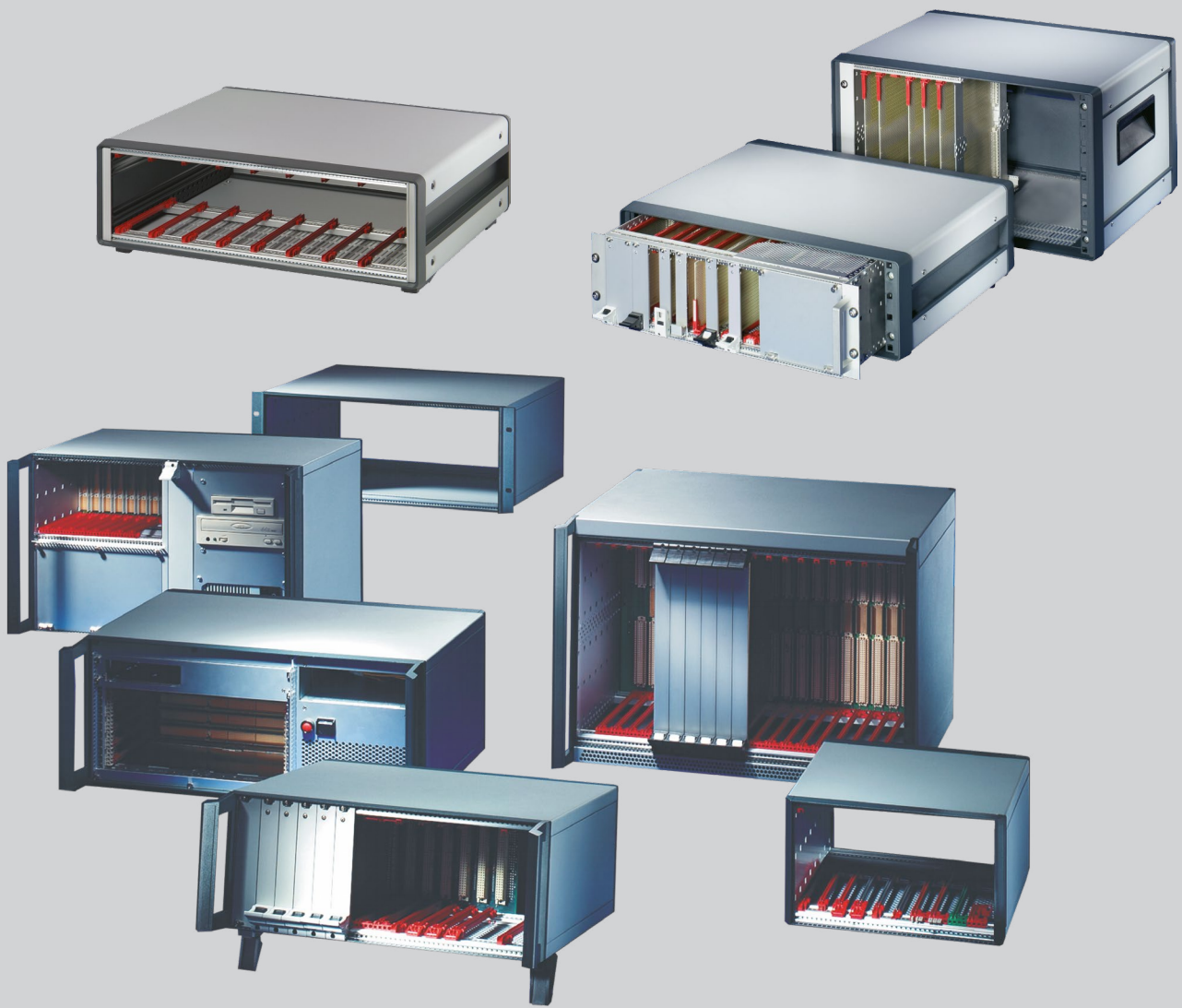

CONNECT AND PROTECT

Desktop Enclosures

デスクトップケース - 概要

概要

メインカタログ

キャビネット 1

ウォールマウント
ケース 2

キャビネット、
ウォールマウント用
アクセサリ ... 3

温調 4

エレクトロニクス
ケース 5

サブラック
19"シャーシ 6

スロントパネル、
プラグインユニット
..... 7

システム 8

パワーサプライ
ユニット..... 9

バックプレーン . 10

コネクタ、フロント
パネルコンポーネン
トシステム..... 11

付録 12

RatiopacPRO

19" ユニバーサルケースで、CompactPCI やVME64x に
適用できる19"システムの内部寸法と互換を持つ

- アルミニウムケース
- 高さ 2 ...12U
- 優れたEMCシールド



PropacPRO

産業用途の強靭なエレクトロニクス用ケースで
内部寸法は19" システムに互換

- アルミニウムケース
- 高さ 2 ... 6U
- 優れたEMCシールド特性



361009005 (12304003 10005004 05802001 06803006 05809001)

デスクトップケース - 概要

CompacPRO

PropacPROと同一の内部構造を持ちデスクトップあるいはポータブル用途のエレクトロニクス・ケース用

- フロント/ リア同一形状
- アルミニウムケース, 高さ2 ~ 6U
- 19" 機器や産業用電子機器に対応



Comptec

19" サブラックまたは19" シャシー収納用ケース

- スチールまたはアルミニウムケース
- 優れた安定性
- 高さ1 ~ 12U
- フロント/ リア同一形状
- 内部取付け最大荷重: 40kg
- 防護レベル: IP 20

Accessories



概要 5.0

前書き 5.2

ratiopacPRO ... 5.6

propacPRO 5.44

compacPRO 5.76

comptec 5.100

アクセサリ

ハンドル 5.108

ストラップ

ハンドル 5.111

持ち運び用

ハンドル 5.112

折りたたみ

ハンドル 5.113

トレイハンドル .. 5.114

ゴム足 5.115

デスクトップケース

ケースタイプ：デスクトップエンクロージャー / 19"ケース



デスクトップエンクロージャー
ratiopacPRO

01810002



19"ケース, compac

02202004

デスクトップエンクロージャー

卓上ケースは、PCB（ユーロボード）または個々のコンポーネント

選択はあなた次第です：


- ratiopacPRO、19"互換性のある寸法と高いEMCシールドを備えたユニバーサルケース
例えば CompactPCIおよびVME64xアプリケーション用
- propacPRO、19"互換またはカスタム電子アセンブリ用の優れたEMCシールドを備えた堅牢なケース
- compacPRO、シールドされていないアプリケーション用のデスクトップまたはポータブルケース

19"ケース

当社のコンパクトケースは小型のキャビネットに匹敵し、サブラック、19インチのファントレイ、19インチのフロントパネルなど19インチのコンポーネントを収容するために使用されています。

すべての卓上エンクロージャは、使用される材料のために重量が非常に低く、携帯用にも適しています

デスクトップエンクロージャー用アプリケーション

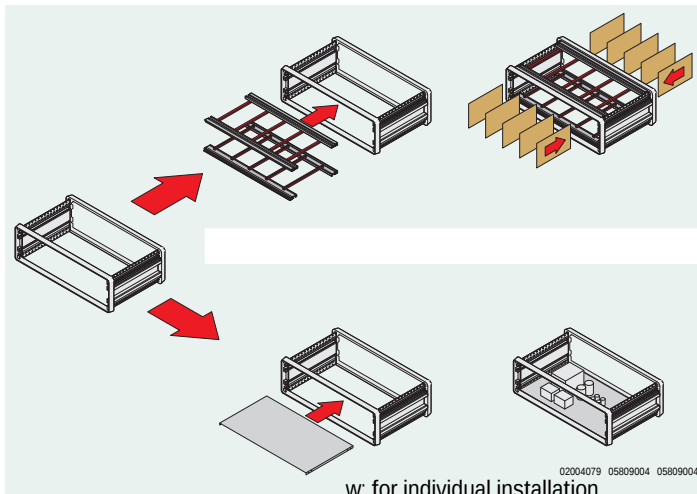


卓上エンクロージャの最も重要なユーザードメインは次のとおりです。

- IEC 60297に従ってユーロボードでフィッティング



- 個々の電氣的または機械的構成要素、例えば取付プレート

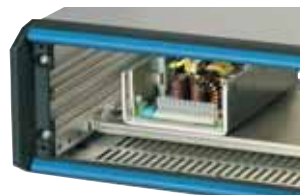

1つの製品プラットフォームと拡張アクセサリ



- 時間のかかる組立を必要としない実用的な技術。
これらのケースのモジュール製品プラットフォームは、少数のコンポーネントで幅広い用途を可能にします。


すべてのコンポーネントをインテリジェントに設計することで、素早く簡単にコンポーネントを組み立てることができます。

私たちのPRO製品プラットフォームでは、個々のコンポーネントとアクセサリ、europacPROサブラックとの完全な互換性を提供します。

標準的なデスクトップ・エンクロージャーは、モバイル・アプリケーションにはほとんど手を加えることなく、簡単に適合させることができます。

デスクトップケース

デスクトップトップエンクロージャーの出荷形態

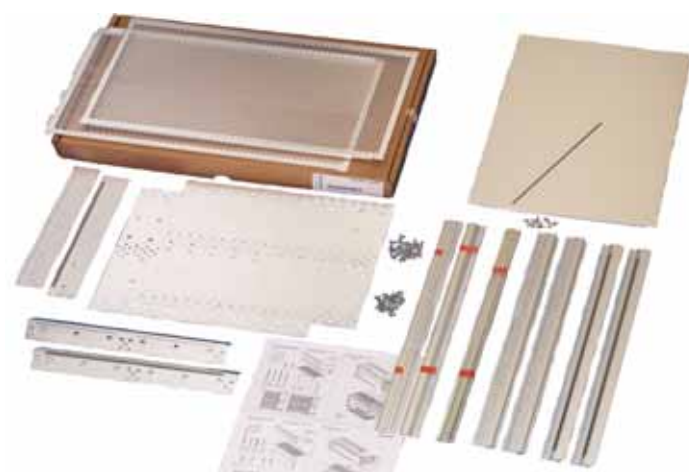

省スペースフラットバックデリバリー

06104001


省スペースのバックで提供されます。
単に部品を開梱して一緒にネジを締めてください。

ネジ付きインサートを選択したキットに応じて、穴の開いたレールまたはEMCガスケットが水平レールにあらかじめ組み立てられています。

出荷形態：

- 160mm深さのユーロボード、フレーム装備、クラッドパーツ、およびガイドレールが緩んでいる状態で使用するための事前組み立てキット。
- 個々の構成、フレーム組み立て、クラッド部品が緩んで供給される事前組立キット。

ガイドレール

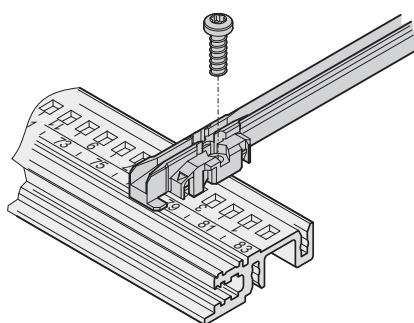


06108084

- ガイドレールは、ケースの機構と組み立てられた電子部品（PCB、プラグインユニット、フレームタイプのプラグインユニット、フレームタイプのプラグインユニット、ドライブユニットモジュールなど）との間のインターフェースを形成します。

プラスチック製レールの堅牢なスナップイン固定具は、振動にさらされてもコンポーネントがしっかりと保持されることを保証します。

ガイドレールはねじ止めすることもできます。


EMCとESD

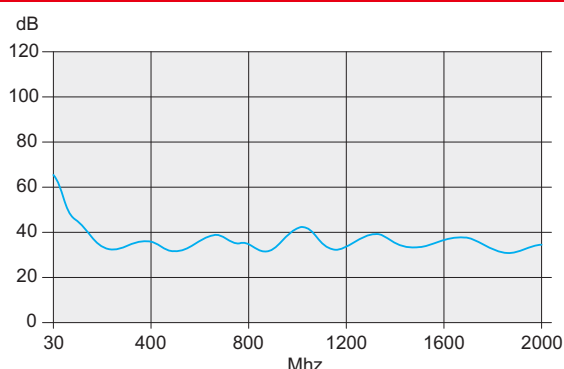

06108081

- 当社のケース製品プラットフォームは、電磁両立性（EMC）を達成し、静電気障害（ESD）を回避するための標準的なソリューションを提供します。
- ケースの前面と背面のシールドは、EMCガスケットを使用したフロントパネルによって行われます。
- PCBを挿入する際の静電気放電を防止するために、ESD接点がガイドレールに挟まれています。これらは基板とケースのアース/グランド間の導電性接続を提供します。
- テストレポートは、ウェブサイトwww.schroff.bizからダウンロードできます。

Shielding

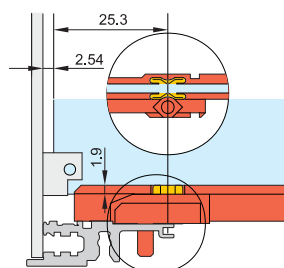

04503050

ESDクリップの位置

デスクトップケース

アプリケーション例



用途：特殊色のratiopacPRO-airケース、シールド付き
ボードケージ、フィルターマット上下



01809001

用途：ratiopacPRO-airケース、フロントパネルと
リアパネルの処理済み

01809003



用途：compactPROケース、変更



02009001

用途：compactPROケース、リップとヒンジ付き
フロントパネル付き水平レール付き

02009003



用途：compactPROケース、リップと折りたたみフロント
パネルを備えた水平レール付き



02009002

用途：先端の持ち運びハンドルと前面パネルを備えた
compactPRO（目に見えないねじなし）

02009004



用途：ヒンジ付きのフロントパネルとリアパネルを
備えたインバックケース

02109001

用途：propacPRO、個々の実装のための取付板を備えた
特殊色のEMCケース

05809005



デスクトップケース

デスクトップケース - Ratiopac Pro

概要

メインカタログ

キャビネット 1

ウォールマウント
ケース 2

キャビネット、
ウォールマウント用
アクセサリ .. 3

温調 4

エレクトロニクス
ケース 5

サブラック
19"シャーシ 6

スロントパネル、
プラグインユニット
..... 7

システム 8

パワーサプライ
ユニット..... 9


バックプレーン . 10

コネクタ、フロント
パネルコンポーネン
トシステム..... 11

付録 12




06800002

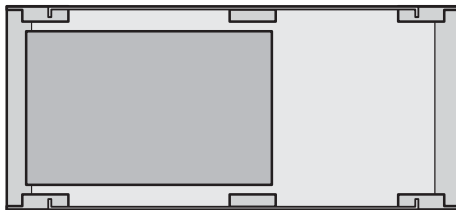

RATIOPACPRO

IEC 60297-3-102 およびIEEE 1101.10/11 に適合，
CompactPCI, VME 64x.のシステムケースとして適
用可能です。

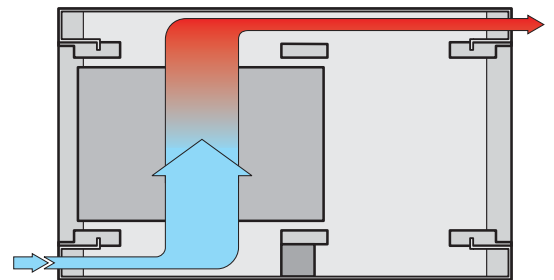

06801005

RATIOPACPRO AIR

IEC 60297-3-102 およびIEEE 1101.10/11 に適合，
CompactPCI, VME 64x. のシステム・ケースとして適
用可能です。
ケース内部にエア・フローのためのスペース(トップに
1/2 U および ボトムに1/2) を持ちます。

規格適合

- 内寸および外寸 :
IEC 60297-3-101 / IEEE 1101.1 ,
IEC 60297-3-102 / IEEE 1101.10/11
- 防護レベル : IP 20 , IEC 60529
- 保護接地/ アース接続 :
EN 50178 / VDE 0160
EN 60950 / VDE 0805
EN 61010-1 / VDE 0411 part 1
EN 61010-1A2 / VDE 0411 part 1/A1
- EMC シールド性能試験 : VG 95373 part 15



06812001

取付板付きケース



06800015

CompactPCIおよびVME64x
アプリケーション用

デスクトップケース - RatiopacPro

OVERVIEW

19"システム搭載の互換寸法を持つユニバーサル・ケース CompactPCI , VME64x などに適用可能

- フロントとリアは対称で同じデザイン
(ボードの収納部はレショパックPRO およびレショパックPRO air で同一)
- レショパックPRO air では内部のエア・フローにより, より効果的な冷却が可能
- ガスケットの追加によってEMC シールド対策が可能
- EEE 1101.10/11 規格に適合し, CompactPCI および VME64x. のアプリケーションに適合
- 外部からネジが見えないデザイン, カバー類は工具なしで取り外しが可能



06800005

RATIOPAC PRO

- 高さ: 2U ~ 6U
- フロントベゼル: ハンドル付きまたは19" 取付け
- ケースの本体フレームにボード用部品, アクセサリを搭載した後, カバーを取付けて完成する。この基本構成にEMC シールド仕様を追加できる
- タワータイプ仕様
- 小型ケースではボードは水平実装される



06803002

RATIOPACPRO AIR

- 高さ: 2U ~ 6U
- エア・フローのスペースとして追加の1U 高さを持つ
- フロント・ベゼル: ハンドル付きまたは19" 取付け
- ケースの本体フレームにボード用部品, アクセサリを搭載した後, カバーを取付けて完成する。この基本構成にEMCシールド仕様を追加できる
- 小型ケースではボードは水平実装される

Overview 5.6

ratiopacPRO

コンプリートケース... 5.8
寸法 5.9
ケース 5.10
タワーケース 5.12

ratiopacPRO air

ケース 5.14
コンプリートケース... 5.13
寸法 5.16
ラジアルファンユニット 5.17
EMCガスケット 5.18

アクセサリ

フロントパネル 5.21
リアパネル 5.22
調整足 5.23
エアーフィルター 5.23
GND/アースキット 5.24
フロントハンドル 5.24
19"ブラケット 5.25
ケーブルホルダー 5.26
コンパートメントシール
..... 5.26
ストラップハンドル... 5.26
持運び用ハンドル ... 5.27

アセンブリキット ... 5.28

水平レールの取り付け
位置 5.29
水平レール 5.31
ねじ切りインサート、
有効孔ストリップ、
断熱ストリップ 5.35
Zレール、穴あきレール
..... 5.35
ディバイダープレート 5.36
マウンティングプレート 5.37
水平ボードアセンブリ
..... 5.38
組み合わされた取り付け
..... 5.39
ガイドレールとESD
クリップ 5.40

デスクトップケース - Ratiopac Pro

レショパックPRO 組立て済みケース




- ケース、カバーストリップ付き：3/6Uボードおよびバックプレーン搭載用部品付き、外部から取付けネジが見えないデザイン
- フロント/リアは対称デザインで同意の構造を持つ、トップ/ベースカバーは換気用6角穴スリットを持つ
- 2 モデルから選定できます：
 - シールド無し仕様 (EMCシールド仕様は追加可能)
 - EMC シールド仕様

06812003

納品構成 (キット品)

番号	数	品名	
EMC 無し	EMC 仕様		
1	2	2	サイドパネル, Al, 2 mm, クロメイト
2	2	2	サイドプレート, Al, 1mm, 外装部は塗装 RAL9006
3	4	4	カバーストリップ, 亜鉛ダイカスト, RAL7016, EMC仕様のみ組立て済み
4	4	4	水平レール, タイプH-LD, Al, 外装部は粉体 RAL7016
5	2	2	水平レール, センター(トップ/ボトム), タイプH-ST, Al
6	1	1	水平レール, センター(6Uのみ), タイプ ST, Al
7	6/8	6/8	3U/6U:ネジ切りインサート, St, 組立て済み, バックプレーン取付け用絶縁板
8	-	4	位置決めインサート, Al, 1 mm, 組立て済み
9	4	4	絶縁板, PBT UL94 V-0
10	1	1	リアパネル換気スリット付き, Al 2.5mm
11	2	2	トップ/ベースカバー, Al, 1 mm, 内側は導電性, 外装部は粉体塗装RAL9006, GND/アース接続付き, ベースカバーは換気用6角格子スリット付き
12	4	4	ケースすべり止め付き脚, UL94 V-0, PC, 黒
14	-	1	EMCサポートレール, サイドパネル用, 組立て済み(キット品)
15	-	4	EMCコンタクトストリップ, トップ/ボトムカバー用, 組立て済み(キット品)
16	-	4	EMCコンタクトストリップ, フロントパネル - 水平レール
17	1	1	GND/アース接続キット, 組立て部品キット

01802050

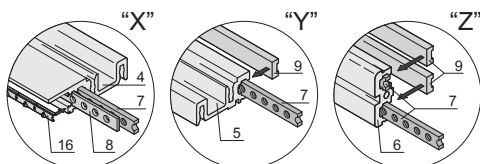

01808055

品番および発注のための情報

高さ H	幅 W	奥行き D	EMC 無し仕様	EMC 仕様
U	HP	mm	品番	品番
3	28	255.5	24572-001	24572-050
3	42	255.5	24572-002	24572-051
3	42	315.5	24572-003	24572-052
3	63	315.5	24572-004	24572-053
3	84	315.5	24572-005	24572-054
3	84	375.5	24572-006	24572-055
3	84	435.5	24572-007	24572-056
6	42	315.5	24572-015	24572-064
6	63	315.5	24572-016	24572-065
6	84	315.5	24572-017	24572-066
6	84	375.5	24572-018	24572-067
6	84	435.5	24572-019	24572-068


01808051

注：


- 寸法図および取付け奥行き寸法はページ5.7 参照
- アクセサリはページ5.18 参照
- 水平レールはページ5.24 参照
- ガイド・レール5.40 参照

01808052

3 U

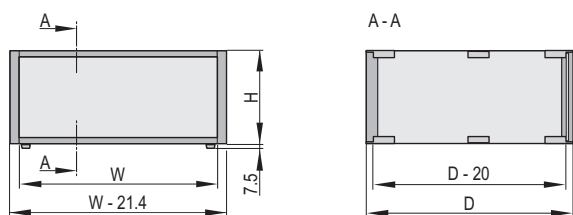


6 U

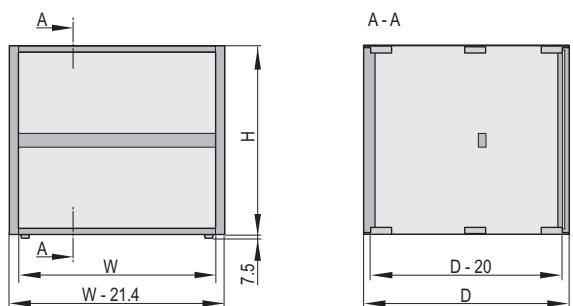

デスクトップケース - Ratiopac Pro

レシヨバックPRO 寸法

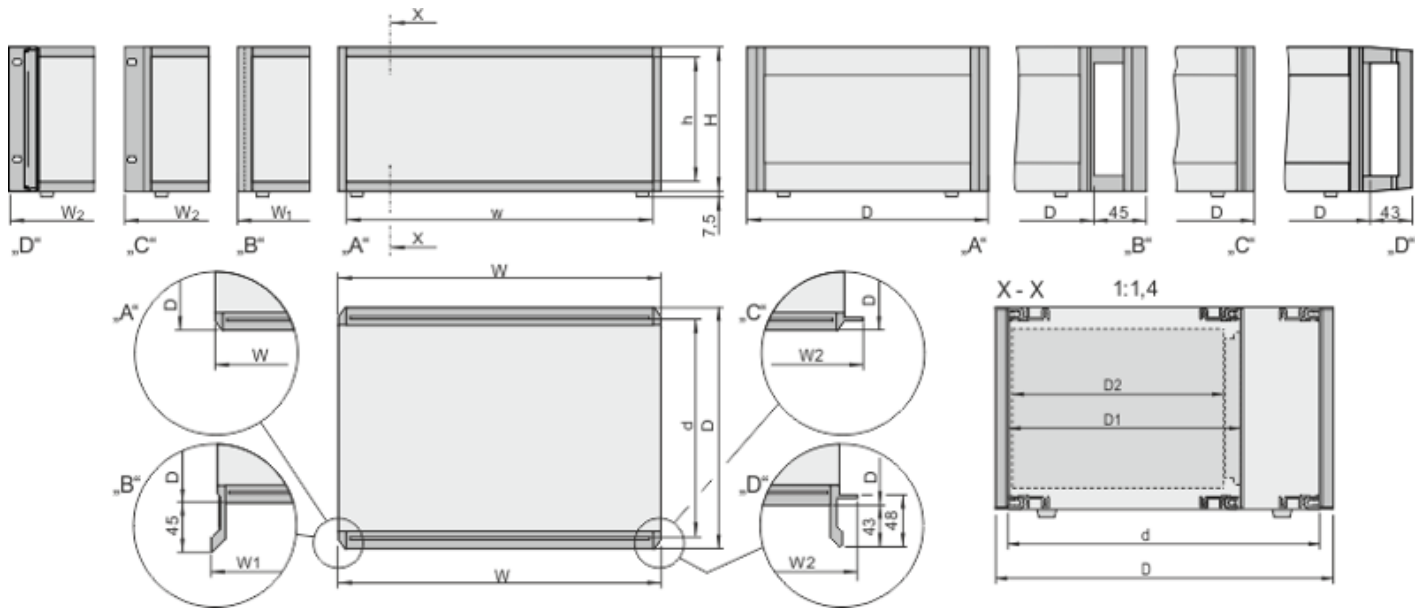

A - ベゼル付きRatiopacPRO ; B - フロントハンドル。 C - 19"マウントブラケット、D - 19"マウントブラケット、フロントハンドル付き

rppr6637


RatiopacPRO 寸法							
高さ			幅				
H	h		w	W	w1	w2	w
in U	in mm	in mm	in HP	in mm	in mm	in mm	in mm
2	88.10	67.90	28	164.42	177.62	198.12	142.82
			42	235.54	248.74	269.24	213.94
			63	342.42	355.42	375.92	320.62
			84	448.90	462.10	482.60	427.30
3	132.55	112.35	28	164.42	177.62	198.12	142.82
			42	235.54	248.74	269.24	213.94
			63	342.42	355.42	375.92	320.62
			84	448.90	462.10	482.60	427.30
4	177.00	156.80	28	164.42	177.62	198.12	142.82
			42	235.54	248.74	269.24	213.94
			63	342.42	355.42	375.92	320.62
			84	448.90	462.10	482.60	427.30
5	221.45	201.25	28	164.42	177.62	198.12	142.82
			42	235.54	248.74	269.24	213.94
			63	342.42	355.42	375.92	320.62
			84	448.90	462.10	482.60	427.30
6	265.90	245.70	28	164.42	177.62	198.12	142.82
			42	235.54	248.74	269.24	213.94
			63	342.42	355.42	375.92	320.62
			84	448.90	462.10	482.60	427.30

部品収納範囲は奥行き寸法Dの15mm 内側

奥行き			
D	d	D1	d2
合計 奥行き in mm	有効 奥行き in mm	プラグイン収納 奥行き in mm	ボード奥行き in mm
255.5	235.5	175.5	160
		235.5	220
315.5	295.5	175.5	160
		235.5	220
		295.5	280
375.5	355.5	175.5	160
		235.5	220
		295.5	280
		355.5	340
435.5	415.5	175.5	160
		235.5	220
		295.5	280
		355.5	340
495.5	475.5	175.5	160
		235.5	220
		295.5	280
		355.5	340

デスクトップケース - Ratiopac Pro

レショバックPRO ケース

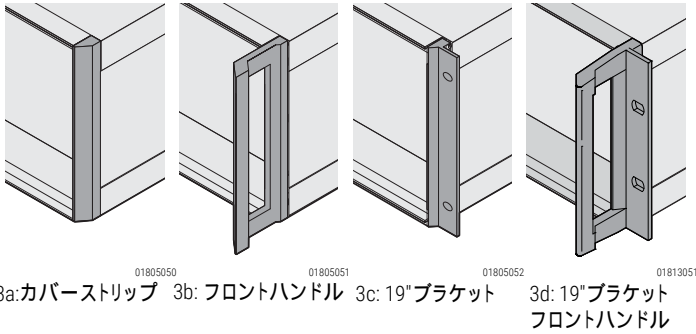

- 仕様の選定/ 拡張が可能なケースで、19" システムの収納に適用できる
- シールド無し仕様 (EMC シールド仕様を追加可能)
- フロント/ リア対称のデザインを持つ
- 4モデルから選定できます：
 - カバーストリップ
 - フロントハンドル
 - 19" ブラケット
 - 19" ブラケット、フロントハンドル
- ボード奥行き: 160 mm、220 mm、280 mm および 340 mm

納品構成 (kit)

番号	数	品名
1	2	サイドパネル, Al, 2mm, クロメイト
2	2	サイドカバー, Al, 1 mm, 外装は粉体塗装, RAL9006
3	2	リアトリム, 亜鉛ダイカスト, 粉体塗装, RAL7016
3a	2	カバーストリップ, 亜鉛ダイカスト, 粉体塗装, RAL7016
3b	2	フロントハンドル, アルミダイカスト, 粉体塗装, RAL7016
3c	2	19" ブラケット, アルミ・ダイカスト
3d	2	フロントハンドル付き19 "取り付けブラケット、アルミ・ダイカスト、粉体塗装, RAL7016
4	4	水平レール, タイプ H-LD, Al, 粉体塗装, RAL7016
11	2	トップ/ ベース・カバー, Al, 1 mm, 内側は導電性, 外装は粉体塗装, RAL9006, GND/ アース接続付き, ベースカバーは換気用6角穴スリット付き
12	4	ケースすべり止め付き脚, UL94 V-0, PC 黒
13	1	組立て部品キット


3a, 3b, 3cまたは3dは選択部品

注:

- 品番および発注のための情報: 次ページ参照

ORDER INFORMATION





アースキットCU線、1.5mm ² 、PVCスリーブ、グリーン/イエロー、キット1個	24571-380
チップアップシルバのアルミダイキャスト、1個 (SPQ 10)	10603-002
RAL9006、PU4ピースに類似したプラスチックチップアップフットシルバ	20603-001
RAL7016に類似したプラスチック先端足、1set/4個	20603-002
RAL9006、PA、UL94V-0、PU4ピースと同様のスタッキング補助	20603-004
RAL7016、PA、UL94V-0、PU4ピースと同様のスタッキングアシスト	20603-003

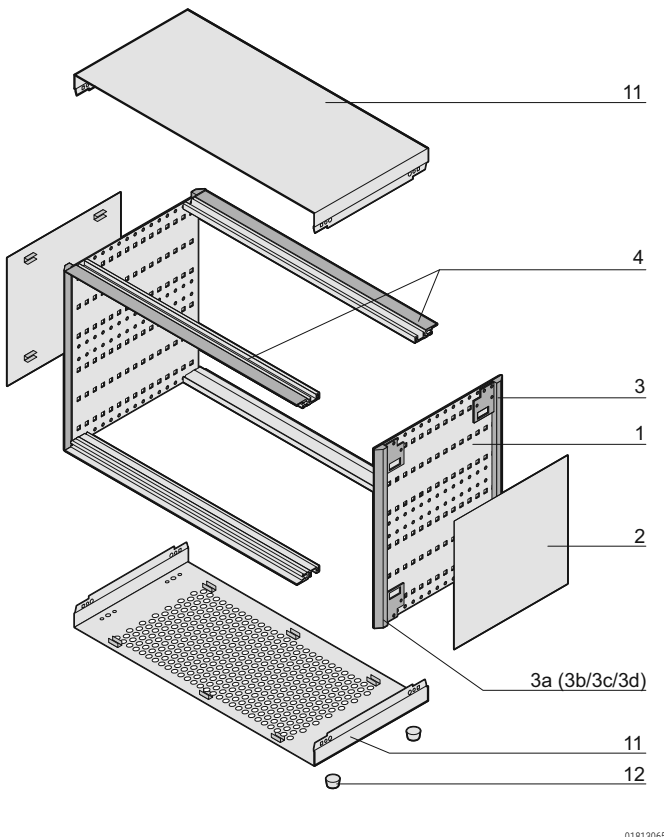

フロントカバーストリップ付きの図面

デスクトップケース - Ratiopac Pro

レシヨバックPRO ケース

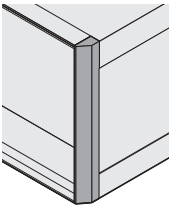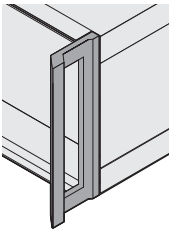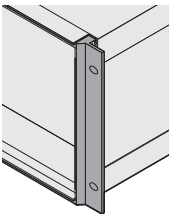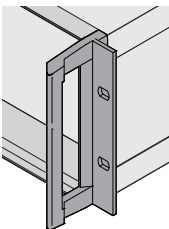	幅 W 奥行き D		ケース 高さ H					
	HP	mm	2 U 品番	3 U 品番	4 U 品番	5 U 品番		
						サイドパネルの区分配置 (1 U-3 U-1 U) (3 U-2 U)		
						1 3 1 3 2		
カバーストリップ付き 	28	255.5	24572-500	24571-002	24571-050	24572-117	24572-261	24571-098
	28	315.5	24572-503	24571-005	24571-053	24572-120	24572-264	24571-101
	42	255.5	24572-510	24571-014	24571-062	24572-129	24572-273	24571-110
	42	315.5	24572-513	24571-017	24571-065	24572-132	24572-276	24571-113
	42	255.5	24572-514	24571-018	24571-066	24572-133	24572-277	24571-114
	63	255.5	24572-520	24571-026	24571-074	24572-141	24572-285	24571-122
	63	315.5	24572-523	24571-029	24571-077	24572-144	24572-288	24571-125
	63	375.5	24572-524	24571-030	24571-078	24572-145	24572-289	24571-126
	84	255.5	24572-530	24571-038	24571-086	24572-153	24572-297	24571-134
	84	315.5	24572-533	24571-041	24571-089	24572-156	24572-300	24571-137
	84	375.5	24572-534	24571-042	24571-090	24572-157	24572-301	24571-138
	84	435.5	24572-535	24571-043	24571-091	24572-158	24572-302	24571-139
	84	495.5	24572-536	24571-044	24571-092	24572-159	24572-303	24571-140
フロントハンドル付き 	28	255.5	-	24571-702	24571-750	24572-213	24572-357	24571-798
	28	315.5	-	24571-705	24571-753	24572-216	24572-360	24571-801
	42	255.5	-	24571-714	24571-762	24572-225	24572-369	24571-810
	42	315.5	-	24571-717	24571-765	24572-228	24572-372	24571-813
	42	375.5	-	24571-718	24571-766	24572-229	24572-373	24571-814
	63	255.5	-	24571-726	24571-774	24572-237	24572-381	24571-822
	63	315.5	-	24571-729	24571-777	24572-240	24572-384	24571-825
	63	375.5	-	24571-730	24571-778	24572-241	24572-385	24571-826
	84	255.5	-	24571-738	24571-786	24572-249	24572-393	24571-834
	84	315.5	-	24571-741	24571-789	24572-252	24572-396	24571-837
	84	375.5	-	24571-742	24571-790	24572-253	24572-397	24571-838
	84	435.5	-	24571-743	24571-791	24572-254	24572-398	24571-839
	84	495.5	-	24571-744	24571-792	24572-255	24572-399	24571-840
19" ブラケット付き 	84	255.5	24572-570	24571-438	24571-486	24572-201	24572-345	24571-534
	84	315.5	24572-573	24571-441	24571-489	24572-204	24572-348	24571-537
	84	375.5	24572-574	24571-442	24571-490	24572-205	24572-349	24571-538
	84	435.5	24572-575	24571-443	24571-491	24572-206	24572-350	24571-539
	84	495.5	24572-576	24571-444	24571-492	24572-207	24572-351	24571-540
19" ブラケット付き ハンドル付き 	84	255.5	24572-620	24572-630	24572-640	-	-	24572-660
	84	315.5	24572-623	24572-633	24572-643	-	-	24572-663
	84	375.5	24572-624	24572-634	24572-644	-	-	24572-664
	84	435.5	24572-625	24572-635	24572-645	-	-	24572-665
	84	495.5	24572-626	24572-636	24572-646	-	-	24572-666

注：

- 寸法図および取付け奥行き寸法はページ5.9参照
- アクセサリはページ5.18参照

デスクトップケース - Ratiopac Pro

レショパックPRO タワー , 4 U



- ・フロント/リア対称のデザインを持つ
- ・ボード収納スペース4 U , 84HP , 奥行き475mm
- ・タワーケース , レショパックPRO
- ・シールド無し仕様 (EMCシールド仕様を追加可能)

納品構成 (キット品)

番号	数	品名
1	2	ベース/トップパネル, Al, 2mm, クロメイト
2	4	水平レール, タイプH-LD, Al, 外装部は粉体塗装, RAL7016
3	4	カバーストリップ, 亜鉛ダイカスト, RAL7016
4	2	サイドカバー, Al, 1 mm, 外装は粉体塗装, RAL9006, 内側は導通表面処理, GND/アース接続付き
5	1	トップカバー, Al, 1mm, 外装は粉体塗装, RAL9006
6	2	ケース脚, すべり止め付き, Al, 粉体塗装, RAL7016
7	1	組立て部品キット



06802001

品番および発注のための情報

幅 U	品番
4	24571-395

注:

- ・アクセサリはページ5.18参照
- ・水平レールはページ5.30参照
- ・ガイド・レール5.40参照

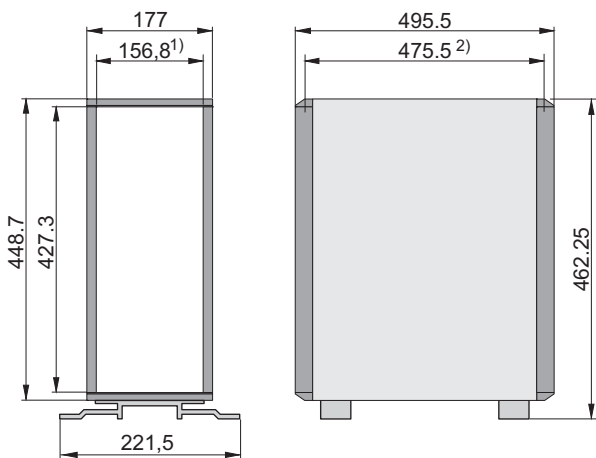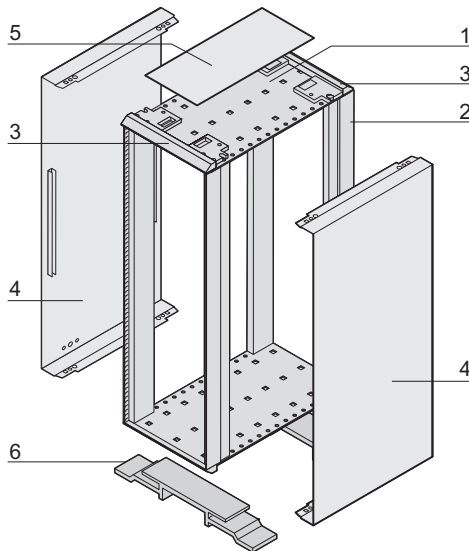

1) = 水平レール間の間隔 2) = max.


01802054

デスクトップケース - Ratiopac Proair


レショパックPRO 組立て済みケース




06811001

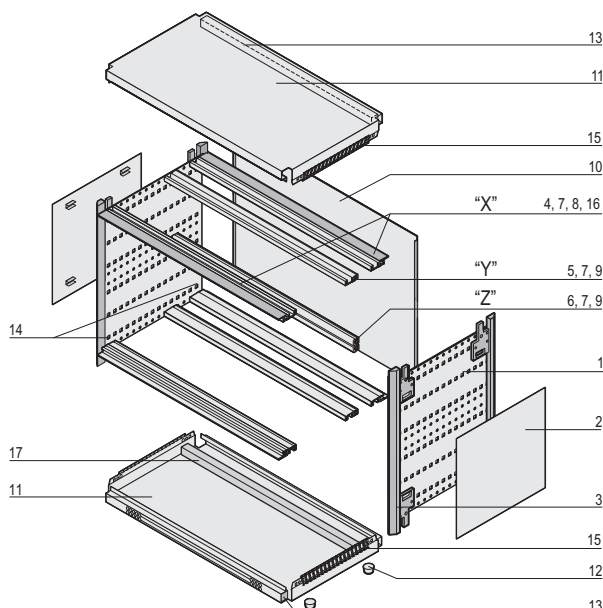


01802052

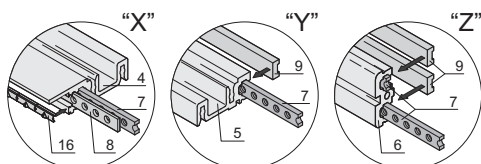


01808055

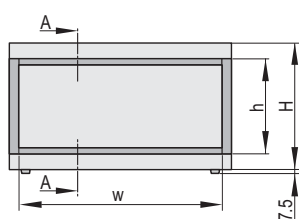


3 U

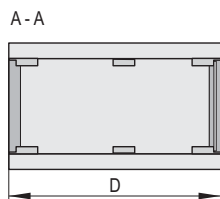

01808053

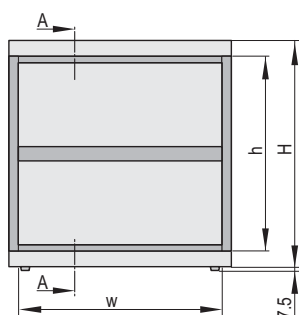

6 U

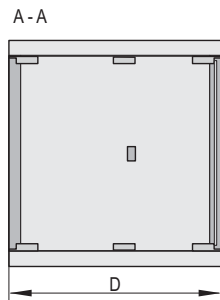

01808054

- エアフロー用スペース (2x1/2U) を持つ
- ケース、カバー・ストリップ付き: 3/6U ボードおよびバックプレーン搭載用部品付き、外部から取付けネジが見えないデザイン
- フロント/リアは対称デザインで同意の構造を持つ、トップ/ベースカバーは換気用6角穴スリットを持つ
- 2モデルから選定できます:
 - シールド無し仕様 (EMCシールド仕様を追加可能)
 - EMCシールド仕様

納品構成 (キット品)

番号	数	品 名
EMC 無し	EMC 仕様	
1	2	2 サイドパネル，Al，2mm，クロメイト
2	2	2 サイドプレート，Al，1mm，外装部は粉体塗装 RAL9006
3	4	4 カバーストリップ，亜鉛ダイカスト，RAL7016， 組立て済みon EMC version only
4	4	4 水平レール，タイプH-LD，Al， 外装部は粉体塗装 RAL7016
5	2	2 水平レール，リア（トップ/ ボトム），タイプH-ST，Al
6	1	1 水平レール，センター（7Uのみ），タイプST，Al
7	6/8	6/8 4U/7U:ネジ切りインサート，St，組立て済み， バックプレーン取付け/絶縁板付き用
8	－	4 位置決めインサート，Al，1mm，組立て済み
9	4	4 絶縁板，PBT UL 94 V-0
10	1	1 リアパネル 換気スリット付き，Al2.5mm
11	2	2 トップ/ベースカバー，Al，1 mm， 内側は導電性，外装部は粉体塗装RAL9006， 換気用六角格子穴付き，GND/アース接続付き
12	4	4 ケース すべり止め付き脚，UL94 V-0，PC，黒
13	2	2 エアフィルター
14	－	1 EMCサポートレール，サイドパネル用，組立て済み
15	－	4 EMCコンタクトストリップ，カバー用，組立て済み
16	－	4 EMCコンタクトストリップ フロントパネル - 水平レール
17	1	1 エアバッフル，PEフォーム，接着テープ付き， 使用温度範囲：-20 ~ +85
18	1	1 GND/アース接続キット，組立て部品キット

品番および発注のための情報


ケース 高さ	ボード 高さ	幅	奥行き	EMC無し	EMC
H		w	D	仕様	仕様
U	U	HP	mm	Part no.	Part no.
4	3	28	255.5	24572-025	24572-074
4	3	42	255.5	24572-026	24572-075
4	3	42	315.5	24572-027	24572-076
4	3	63	315.5	24572-028	24572-077
4	3	84	315.5	24572-029	24572-078
4	3	84	375.5	24572-030	24572-079
4	3	84	435.5	24572-031	24572-080
7	6	42	315.5	24572-040	24572-088
7	6	63	315.5	24572-041	24572-089
7	6	84	315.5	24572-042	24572-090
7	6	84	375.5	24572-043	24572-091
7	6	84	435.5	24572-044	24572-092

注:


- 寸法図およびマウント
- 寸法図および取付け奥行き寸法はページ5.9参照
- アクセサリはページ5.18参照
- ガイド・レールはページ5.40参照

デスクトップケース - Ratiopac Pro / air

レショパックPRO air ケース

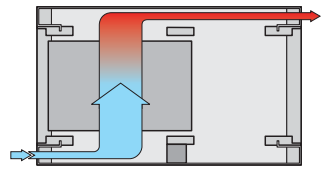

06801005

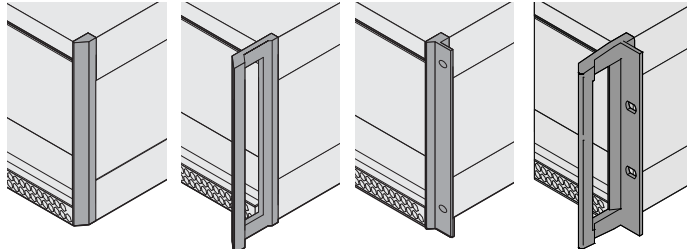

3a: Bezel

01805055

3b: Front handle

01805056

3c: 19" mounting bracket

01805057

3d: 19" mounting bracket with front handle

01813057

- エアフロー用スペース (2 x 1/2U) を持つ
- 仕様の選定/ 拡張が可能なケースで、19" システムの収納に適用できる
- シールド無し仕様 (EMCシールド仕様を追加可能)
- フロント/リアは対称デザインで同意の構造を持つ
- ボードの深さが160mm、220mm、280mm、340mmの場合 (ケースの深さによって異なります)
- 3D CADデータのオンラインダウンロード
- 4つのバージョン :
 - カバー・ストリップ付き
 - フロントハンドル
 - 19"の取り付けブラケット
 - 19"の取り付けブラケットとフロントハンドル付き

納品構成 (キット品)

番号	数	品名
1	2	サイド・パネル, Al, 2 mm, クロメイト
2	2	サイドプレート, Al, 1 mm, 外装は粉体塗装, RAL9006
3	2	リアトリム, 亜鉛ダイカスト, 粉体塗装, RAL7016
3a	2	カバーストリップ, 亜鉛ダイカスト, 粉体塗装, RAL7016
3b	2	フロントハンドル, アルミ・イカスト, 粉体塗装, RAL7016
3c	2	19" ブラケット, アルミ・ダイカスト, 粉体塗装, RAL7016
3d	2	19" ブラケット, フロントハンドル, アルミ・ダイカスト, 粉体塗装, RAL7016
4	4	水平レール, タイプH-LD, Al, 外装は粉体塗装, RAL7016
11	2	トップ/ベースカバー, Al, 1mm, 内側は導電性, 外装は粉体塗装, RAL9006, GND/アース接続付き, ベース・カバーは換気用六角穴スリット付き
12	4	ケースすべり止め付き脚, UL94 V-0, PC, 黒
13	2	エアフィルタ
14	1	組立て部品キット

3a, 3b, 3cまたは3dは選択部品

注 :

- 品番および発注のための情報 : 次ページ参照

ORDER INFORMATION

アースキットCU線、1.5mm ² 、PVCスリーブ、グリーン/イエロー、キット1個	24571-380
チップアップシルバーのアルミダイキャスト、1個 (SPQ 10)	10603-002
RAL9006、PU4ピースに類似したプラスチックチップアップフットシルバー	20603-001
RAL7016に類似したプラスチック先端足、1set/4個	20603-002
RAL9006、PA、UL94V-0、PU4ピースと同様のスタッキング補助	20603-004
RAL7016、PA、UL94V-0、PU4ピースと同様のスタッキングアシスト	20603-003

Drawing with front cover strip

01813066

デスクトップケース - Ratiopac Proair

レショパックPRO air ケース


	幅 W	奥行き D	ケース 高さ H		
			4U	5U	7U
			ボード 高さ h		
			3U	4U(3+1U)	6U
					
	HP	mm	品番	品番	品番
カバーストリップ付き	28	255.5	24571-146	24571-194	24571-242
	28	315.5	24571-149	24571-197	24571-245
	42	255.5	24571-158	24571-206	24571-254
	42	315.5	24571-161	24571-209	24571-257
	42	375.5	24571-162	24571-210	24571-258
	63	255.5	24571-170	24571-218	24571-266
	63	315.5	24571-173	24571-221	24571-269
	63	375.5	24571-174	24571-222	24571-270
	63	435.5	24571-175	24571-223	24571-271
	84	255.5	24571-182	24571-230	24571-278
	84	315.5	24571-185	24571-233	24571-281
	84	375.5	24571-186	24571-234	24571-282
	84	435.5	24571-187	24571-235	24571-283
	84	495.5	24571-188	24571-236	24571-284
	28	255.5	24571-846	24571-894	24571-942
	28	315.5	24571-849	24571-897	24571-945
フロントハンドル	42	255.5	24571-858	24571-906	24571-954
	42	315.5	24571-861	24571-909	24571-957
	42	375.5	24571-862	24571-910	24571-958
	42	435.5	24571-863	24571-911	24571-959
	63	315.5	24571-873	24571-921	24571-969
	63	375.5	24571-874	24571-922	24571-970
	63	435.5	24571-875	24571-923	24571-971
	84	255.5	24571-882	24571-930	24571-978
	84	315.5	24571-885	24571-933	24571-981
	84	375.5	24571-886	24571-934	24571-982
	84	435.5	24571-887	24571-935	24571-983
	84	495.5	24571-888	24571-936	24571-984
19"ブラケット付き	84	255.5	24571-582	24571-630	24571-678
	84	315.5	24571-585	24571-633	24571-681
	84	375.5	24571-586	24571-634	24571-682
	84	435.5	24571-587	24571-635	24571-683
	84	495.5	24571-588	24571-636	24571-684
	84	255.5	24572-670	-	24572-690
フロントハンドル付き	84	315.5	24572-673	-	24572-693
	84	375.5	24572-674	-	24572-694
	84	435.5	24572-675	-	24572-695
	84	495.5	24572-676	-	24572-696
	84	255.5	24572-670	-	24572-690

NOTE

- 寸法図および取付け奥行き寸法はページ5.9参照
- アクセサリはページ5.18参照

デスクトップケース - Ratiopac Proair

レショバックPRO air 寸法

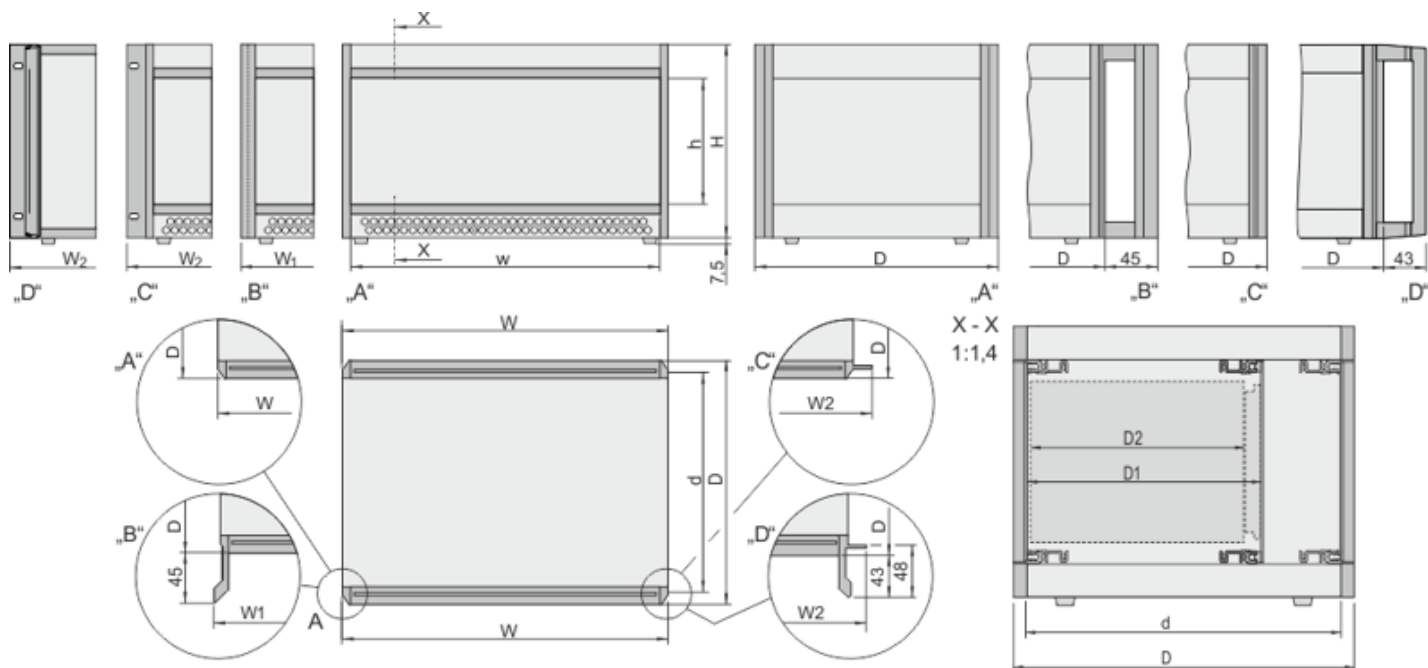

01805058

A - カバーストリップ付きRatiopacPROair、B - フロントハンドル。C - 19"マウントブラケット、D - 19"マウントブラケット、フロントハンドル付き

RatiopacPRO air 寸法


高さ		幅					
U	H mm	H mm	HP	W mm	W1 mm	W2 mm	w mm
4	177.00	112.35	28	164.42	177.62	198.12	142.82
			42	235.54	248.74	269.24	213.94
			63	342.42	355.42	375.92	320.62
			84	448.90	462.10	482.60	427.30
5	221.45	156.80	42	235.54	248.74	269.24	213.94
			63	342.42	355.42	375.92	320.62
			84	448.90	462.10	482.60	427.30
7	310.35	245.70	42	235.54	248.74	269.24	213.94
			63	342.42	355.42	375.92	320.62
			84	448.90	462.10	482.60	427.30

幅			
D	d	D1	d2
合計 奥行き mm	有効 奥行き mm	プラグイン 収納 mm	ボード 奥行き mm
255.5	235.5	175	160
		235	220
315.5	295.5	175	160
		235	220
		295	280
375.5	355.5	175	160
		235	220
		295	280
435.5	415.5	355	340
		175	160
		235	220
495.5	475.5	295	280
		355	340
		175	160
		235	220

部品収納範囲は奥行き寸法Dの15mm内側

デスクトップケース - Ratiopac Proair

ラディアル・ファン・ユニット, レショパックPRO air 用

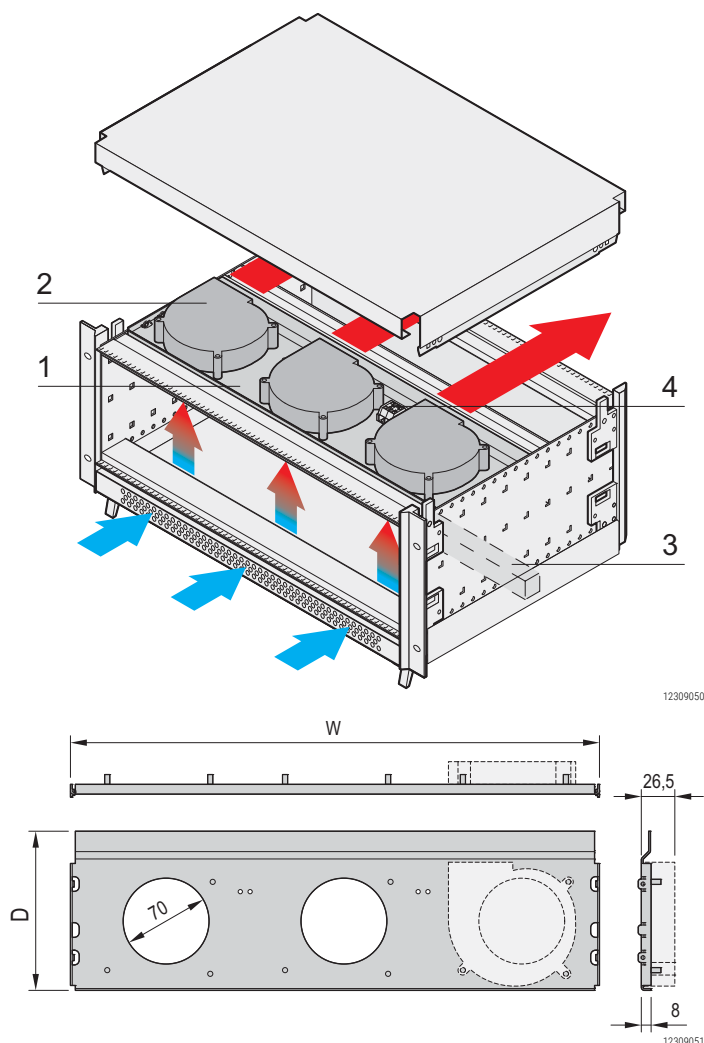

奥行き D : 129.8/189.9 mm , ボード奥行き : 160/220mm用

- 高さ : 1/2U
- ボールベアリング ラディアルファン
- ファントレイの幅は4 種類, 奥行きは2種類
- 風量 : 36m3/h(フリーブロー, ファン1台あたり)
- カバーの換気スリットから排気
- 取付けのための追加加工は不要
- 取付けが簡単
- リアのスペースを損なわない

納品構成(キット品)

番号	数	品名
1	1	ファントレイ, Al, 1.5mm, ファン固定用クリンプソケット付き
2	1-3	ラディアルファン, ボールベアリング, 12 V DC; 風量 : (50 Hz) 36 m3/h, フリーブロー; 消費電力 : 6.7 W 接続ケーブル : 300 mm, without plug (AWG 26); 騒音レベル dB (A) : 47, 0 最大静圧 Pa : 190; 最高周囲温度 : 60 ファンハウジングおよびロータ : UL94 V-0
3	1	エアバッフル, PE フォーム, UL 94, 接着テープ付き, 使用温度範囲 : -20 ~ +85
4	1	クランプ端子, UL90 V-0
5	1	組立て部品キット

品番および発注のための情報


幅 HP	幅 mm	ファンの数	品番 / ボード奥行き	
			160 mm	220 mm
28	146.87	1	24572-404	24572-408
42	218.00	1	24572-405	24572-409
63	324.67	2	24572-406	24572-410
84	431.35	3	24572-407	24572-411

NOTE

- カスタム仕様に対応いたします。
- ファンの回転制御に対応いたします。 お問い合わせください。

デスクトップケース - Ratiopac Pro / air

EMCガasket , フロント/ リアパネル - サイドパネル

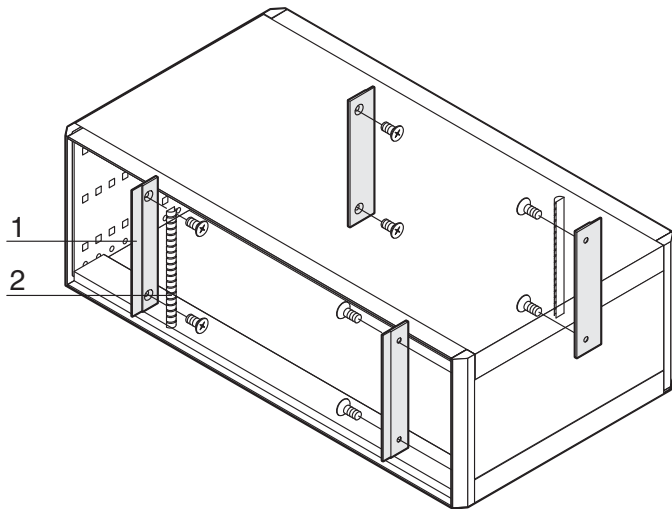
rprr6639


- 垂直取付けのEMCガasketで、サポートレールを用いてサイドパネルに取付けます。
- ケース1台分のEMCガasketキット品です。

納品構成 (キット品)

番号	数	品名
1	4	EMCサポートレール, アルミ押し成形
2	2	EMCガasket, コア材: フォーム, スリーブ: CuNi コーティングテキスタイル
3	1	組立て部品キット

品番および発注のための情報

ケース 高 U	品番
2, 3-air	24571-334
3, 4-air	24571-331
4, 5-air	24571-332
6, 7-air	24571-333
5, 6-air	24571-335

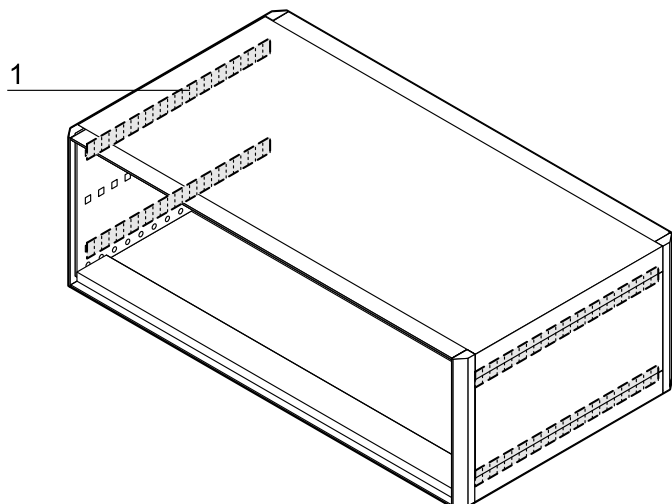
RPPR6640

EMC SEALING SIDE PANEL TO COVER PLATE

- ステンレス製のEMCガasketでサイドパネルとカバーの間に使用します。
- Scope of delivery sufficient for one case

納品構成 (キット品)


番号	数	品名
1	4	コンタクト・ストリップ, ステンレススチール

品番および発注のための情報

奥行き mm	品番
255	24571-338
315	24571-339
375	24571-340
435	24571-341
495	24571-342

デスクトップケース - Ratiopac Pro / air

EMCコンタクトストリップ, フロント/ リアパネル - 水平レール

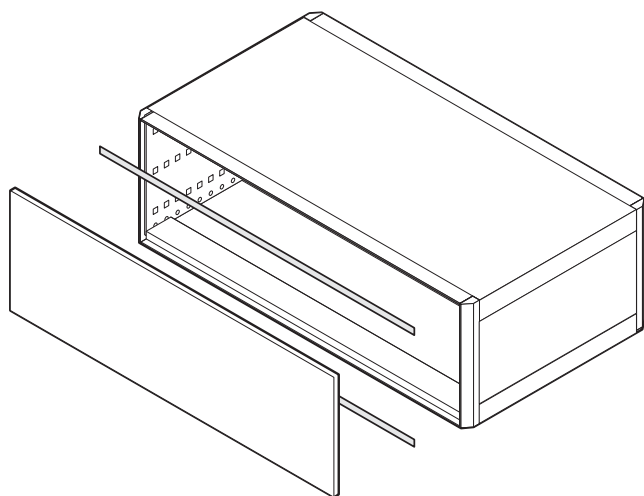
rpp6739

- ステンレス製のEMCガasketで、水平レールにクリップインで取り付け、水平レールとフロントパネルまたはリアパネルのシールド用です。
- リア水平レール でタイプH-VT および L-VT とすべての フロント水平レールに使用できます。



納品構成

番号	数	品名
1	10/100	EMCコンタクトストリップ, ステンレススチール

品番および発注のための情報

幅 HP	幅 mm	数/キット	品番
28	131.78	10	24560-229
42	202.9	10	24560-231
63	304.8	10	24560-233
84	416.3	10	24560-235
84	416.3	100	24560-236

EMC ガasketキット, 水平レール - 水平レール

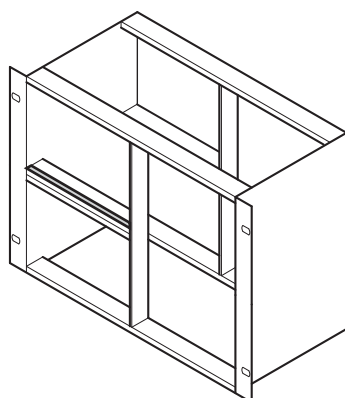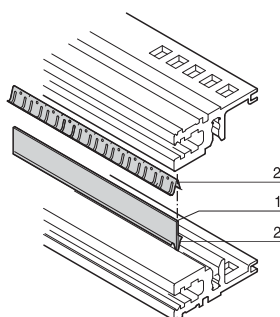
BPA46548

BZA45877


- 上下2本の水平レールの間をシールドするために使用します。

納品構成

番号	数	品名
1	1	コンタクトプレート, Al, 1mm
2	2	コンタクトスプリング, ステンレススチール

品番および発注のための情報


長さ HP	品 番
20	24562-520
28	24562-528
40	24562-540
42	24562-542
63	24562-563
84	24562-584
組立て用工具, コンタクトスプリングを水平レールに取付けるために使用する1 個	
	24560-271

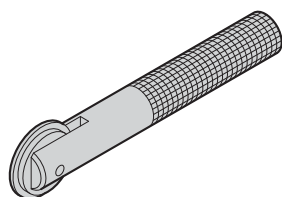
aza45937

組立て用工具

デスクトップケース - Ratiopac Pro / air

EMCフロント/リアパネル、スロット型、シールド型

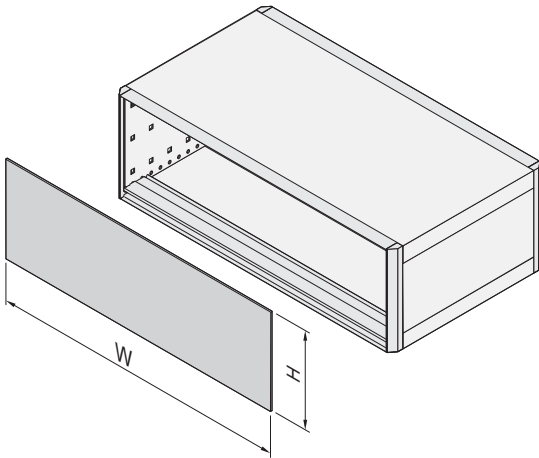

- ネジ無しで取付け
- 特別な水平レールは、前面パネルの端を覆い（天面と底面）、前面パネルの曲がりを防ぎます。

納品構成（キット品）

番号	数	品名
1	1	全幅フロントパネル、Al、2.5mm、 前面：アルマイト、背面：クリアクロメート
2	2	フロントパネル専用の水平レール
3	4	EMCサポートプロファイル
4	2	コンタクトストリップ 水平レール
5	3	EMCガasket
6	1	組立キット、取扱説明書

01811055


品番および発注のための情報

ケース 高さ	高さ H	ケース幅	幅 W	品番
U	mm	HP	mm	
2, 3-air	84.0	28	141.9	24572-599
2, 3-air	84.0	42	213.2	24572-600
2, 3-air	84.0	63	319.7	24572-601
2, 3-air	84.0	84	426.4	24572-602
3, 4-air	128.4	28	141.9	24572-603
3, 4-air	128.4	42	213.2	24572-604
3, 4-air	128.4	63	319.7	24572-605
3, 4-air	128.4	84	426.4	24572-606
4, 5-air	172.9	28	141.9	24572-607
4, 5-air	172.9	42	213.2	24572-608
4, 5-air	172.9	63	319.7	24572-609
4, 5-air	172.9	84	426.4	24572-610

NOTE

- シールドを得るためには、すべてのEMCシールを取り付ける必要があります。
（フロントパネル/リアパネル - サイドパネル、サイドパネル - カバープレート、フロントパネル/リアパネル - 水平レール、水平レール - 水平レール）
- EMCシーリングについてはページ5.18参照


01811056

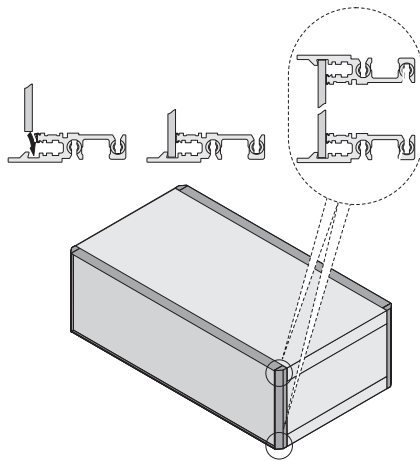

フロントパネル/水平レール

デスクトップケース - Ratiopac Pro / air

フロントパネル、クリップイン取付け

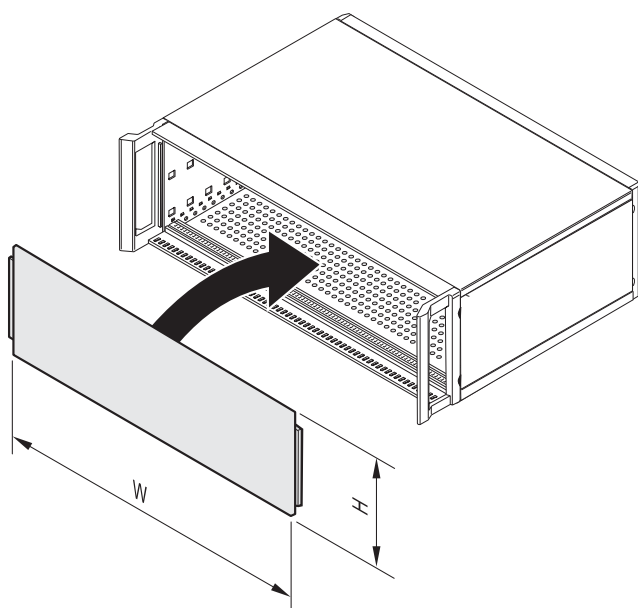

06801502

- フロントパネルまたはリアパネル用
- ネジ無しで取付け Fixing without screws
- シールド無し仕様
- カバーストリップ、フロントハンドルまたは19"ブラケットを取付けたサイド・パネルに差込んで固定します。

納品構成

番号	数	品名
1	1	フロントパネル, Al, 2.5 mm, フロント: アナダイズ, リア: カラークロメイト

品番および発注のための情報



ケース 高さ U	高さ H mm	ケース 幅 HP	幅 W mm	品番
2, 3-air	84	28	141.9	34571-617
2, 3-air	84	42	213.2	34571-618
2, 3-air	84	63	319.7	34571-619
2, 3-air	84	84	426.4	34571-620
3, 4-air	128.4	28	141.9	34571-605
3, 4-air	128.4	42	213.2	34571-606
3, 4-air	128.4	63	319.7	34571-607
3, 4-air	128.4	84	426.4	34571-608
4, 5-air	172.9	28	141.9	34571-609
4, 5-air	172.9	42	213.2	34571-610
4, 5-air	172.9	63	319.7	34571-611
4, 5-air	172.9	84	426.4	34571-612
5, 6-air	217.3	28	141.9	34571-621
5, 6-air	217.3	42	213.2	34571-622
5, 6-air	217.3	63	319.7	34571-623
5, 6-air	217.3	84	426.4	34571-624
6, 7-air	261.8	28	141.9	34571-613
6, 7-air	261.8	42	213.2	34571-614
6, 7-air	261.8	63	319.7	34571-615
6, 7-air	261.8	84	426.4	34571-616

NOTE

- ネジ固定フロントパネルについてはページ7.4参照

デスクトップケース - Ratiopac Pro / air

リアパネル，換気スリット付き

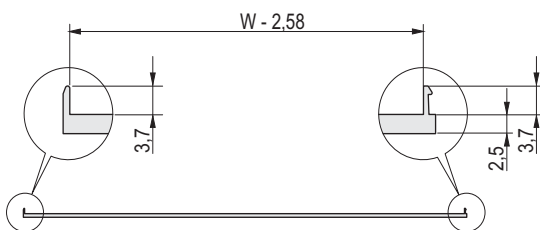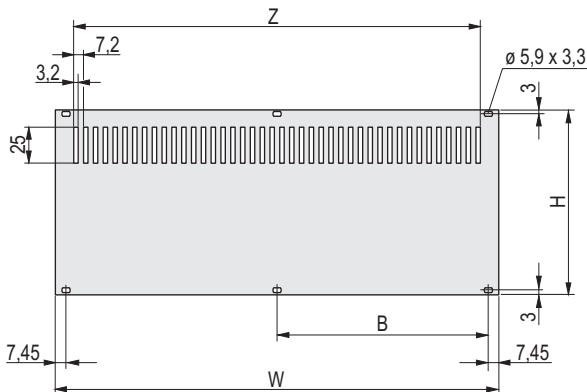

Shieldable

01802055



Unshielded

01804050

- 2タイプあります：
シールド無し仕様：Al，2.5 mmおよびシールド対応：アルミ押し出し成形，(EMC テキスタイル・EMC ガスケットを追加可能)
- 水平レール（トップ/ボトム）に取付け

納品構成


番号	数	品名
1	1	リアパネル，Al，2.5 mm， フロント：アナダイズ，リア：ロメイト，グリーン シールド無し仕様またはシールドEMCガスケット）対応

品番および発注のための情報

高さ U	H mm	幅 W HP mm	B mm	シールドなし 品番	シールド対応 品番
2, 3-air	84	28	141.9	-	30849-007 20848-679
2, 3-air	84	42	213	30849-014	20848-680
2, 3-air	84	63	319.7	30849-015	20848-681
2, 3-air	84	84	426.4	30849-016	20848-682
3, 4-air	128.4	28	141.9	-	30849-008 20848-633
3, 4-air	128.4	42	213	30849-021	20848-634
3, 4-air	128.4	63	319.7	30849-022	20848-635
3, 4-air	128.4	84	426.4	30849-023	20848-636
4, 5-air	172.9	28	141.9	-	30849-009 20848-656
4, 5-air	172.9	42	213	30849-028	20848-657
4, 5-air	172.9	63	319.7	30849-029	20848-658
4, 5-air	172.9	84	426.4	30849-030	20848-659
5, 6-air	217.3	28	141.9	-	30849-011 20848-744
5, 6-air	217.3	42	213	30849-171	20848-745
5, 6-air	217.3	63	319.7	30849-172	20848-746
5, 6-air	217.3	84	426.4	30849-173	20848-747
6, 7-air	261.8	28	141.9	-	30849-010 20848-640
6, 7-air	261.8	42	213	30849-035	20848-641
6, 7-air	261.8	63	319.7	30849-036	20848-642
6, 7-air	261.8	84	426.4	30849-037	20848-643

- EMCテキスタイルガスケット別途ご発注ください。
- 組立て部品キットはChapter 7を参照してください。
- スリットなしフロント/リアパネルはChapter 7を参照してください。
- ファン付きリアパネルに対応します。お問い合わせください。

EMCテキスタイルガスケット

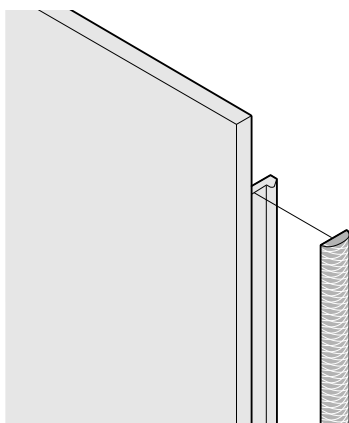

04602054

納品構成


番号	数	品名
1	10/100	EMCガスケット，コア材：フォーム， スリーブ：CuNiコーティングテキスタイル

品番および発注のための情報


高さ U	高さ mm	数 / キット pieces	品番
2, 3-air	52	10	21101-857
3, 4-air	97	100	21101-854
3, 4-air	97	10	21101-853
4, 5-air	142	10	21101-858
5, 6-air	187	10	21101-978
6, 7-air	232	100	21101-856
6, 7-air	232	10	21101-855

デスクトップケース - Ratiopac Pro / air


上げ起こし脚, スタック/デザインエレメント

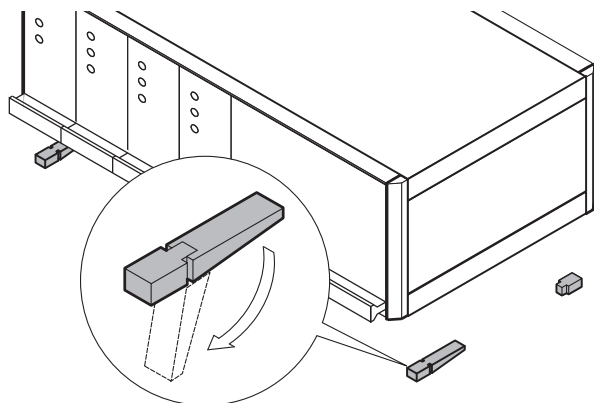

Tip-up foot

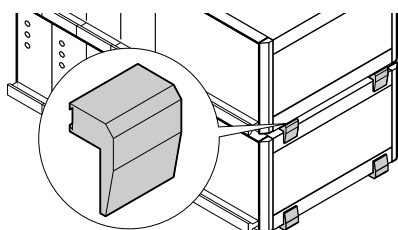

スタック/デザインエレメント

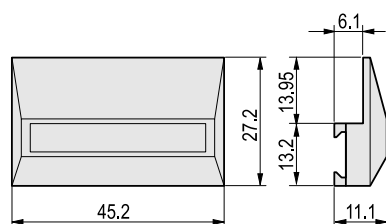

01802075

01802076

- 標準脚に代わりに使用します。
- 耐過重: 25 kg/脚
- ボトムカバーの取付け穴に固定

納品構成 (キット品)

番号	数	品名
1	4	脚, PA UL94 V-0
2	4	すべり止め, TPE
3	2	上げ起こし脚, PA UL94 V-00
4	1	組立て部品キット


品番および発注のための情報

品名	品番
上げ起こし脚, シルバー, RAL9006 近似色, 2 個	20603-001
上げ起こし脚, ブラックグレー, RAL7016 近似色, 2 個	20603-002
スタック/デザインエレメント, シルバー, RAL9006 近似色, PA, UL94 V-0, 4個入りキット	20603-004
スタック/デザインエレメント, ブラック・グレー, RAL7016 近似色, PA, UL94 V-0, 4 個入りキット	20603-003

NOTE

- スタック/デザインエレメントの取付けには, 上げ起こし脚が必要です。

エアークフィルタ, レシヨバックPRO air 用

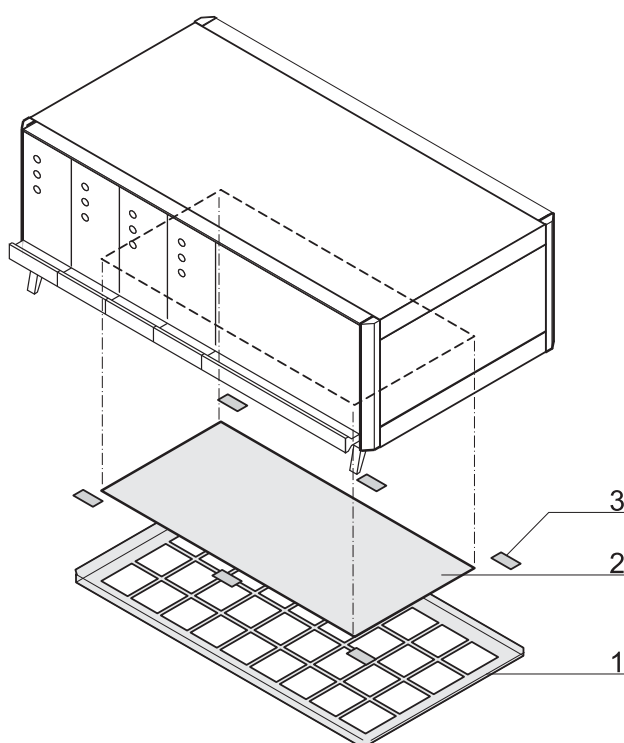

- 改造や工具無しで取付けることができます。
- フィルタの交換はケースの外から行います。IP 防護レベルは維持されます。

納品構成 (キット品)

番号	数	品名
1	1	フィルタホルダ, Al, 1 mm, 粉体塗装, RAL9006
2	1	フィルタマット, 合成繊維
3	1	取付け用ベルクロファスナ


品番および発注のための情報

ケース 幅	エア・フィルタ	スベア・フィルタ
HP	品番	品番
28	24571-325	64571-033
42	24571-326	64571-034
63	24571-327	64571-035
84	24571-328	64571-036

- エア吸気を最適化するため, 上げ起こし脚とともに使用してください。ページ5.23参照してください。

デスクトップケース - Ratiopac Pro / air

GND / アース接続キット

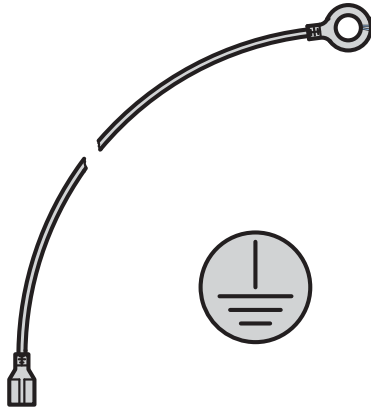

aza43284

- GND/アース接続，サイドパネル，ベースプレート，トップ/ボトム/カバーおよびリア・パネル用
- GND/アース接続の規格適合：
 - DIN EN 50178/VDE 0160
 - DIN EN 60950/VDE 0805
 - DIN EN 61010-1/VDE 0411 part 1
 - DIN EN 61010-1A2/VDE 0411 part 1/A1
- VDE試験済み


品番および発注のための情報

品名	品番
GND/アース接続キット，銅撚線，1.5mm ² ，PVC 被服	24571-380

太字で表記した品番は標準品を示します。ご注文の際は納期をお問い合わせください。
細字の品番は製造標準品です。ご注文の際は納期をお問い合わせください。

デスクトップケース - Ratiopac Pro

フロントハンドル，交換用

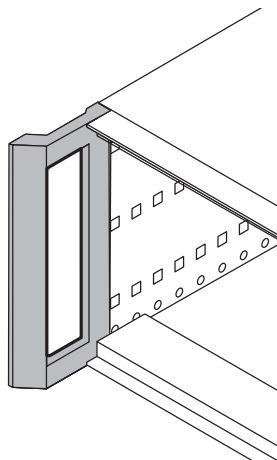

RPPR6651

- カにバーストリップまたは19" ブラケット付きケースをハンドル付きに変更するための部品です。


納品構成（キット品）

番号	数	品名
1	2	フロントハンドル，アルミダイカスト，粉体塗装 RAL7016

品番および発注のための情報

フロントハンドル for	品番
RatiopacPRO 3 U	24571-301
RatiopacPRO 4 U	24571-302
RatiopacPRO 5 U	24571-993
RatiopacPRO 6 U	24571-303
RatiopacPRO air 3/4 U	24571-304
RatiopacPRO air 4/5 U	24571-305
RatiopacPRO air 6/7 U	24571-306

19" ブラケット，交換用

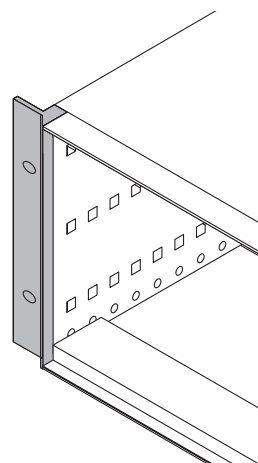

RPPR6652

- カバーストリップまたはハンドル付きケースを19"ブラケット付きに変更するための部品です。


納品構成（キット品）

数	品名
2	19"ブラケット，アルミダイカスト，粉体塗装 RAL7016

品番および発注のための情報

19"ブラケット	品番
RatiopacPRO 2 U	24571-994
RatiopacPRO 3 U	24571-295
RatiopacPRO 4 U	24571-296
RatiopacPRO 5 U	24571-992
RatiopacPRO 6 U	24571-297
RatiopacPRO air 4 U	24571-298
RatiopacPRO air 5 U	24571-299
RatiopacPRO air 7 U	24571-300

19" フロントハンドル付きマウンティングブラケット

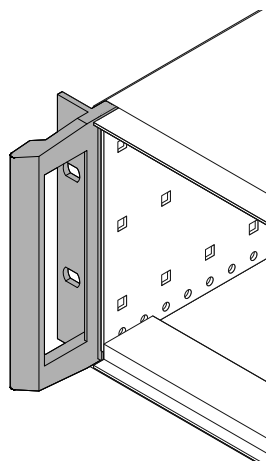

01813056

- カバーストリップまたはフロントハンドル付きケースを19"ブラケット付きに変更するための部品です。

品番および発注のための情報


数	品名
2	19"ブラケット，フロントハンドル，アルミダイカスト，粉体塗装 RAL7016

品番および発注のための情報

19"ブラケット	品番
RatiopacPRO 2 U	24572-700
RatiopacPRO 3 U	24572-701
RatiopacPRO 4 U	24572-702
RatiopacPRO 6 U	24572-704
RatiopacPRO air 4 U	24572-705
RatiopacPRO air 7 U	24572-707

デスクトップケース - Ratiopac Pro / air

ケーブルホルダー

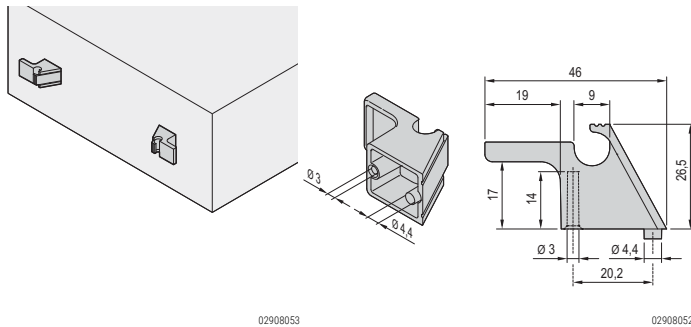


納品構成

番号	数	品名
1	2	ケーブルホルダー, ABS, UL V-94 0, RAL7016, ケーブル径8mm ~ 12mmはディテント可能
2	1	ドリル穴テンプレート, リアパネルにケーブルホルダー当り2箇所の穴加工が必要です。
3	1	組立て部品キット

品番および発注のための情報

品名	品番
ケーブルホルダー	24575-800

エアバッフル, レショパックPRO air 用

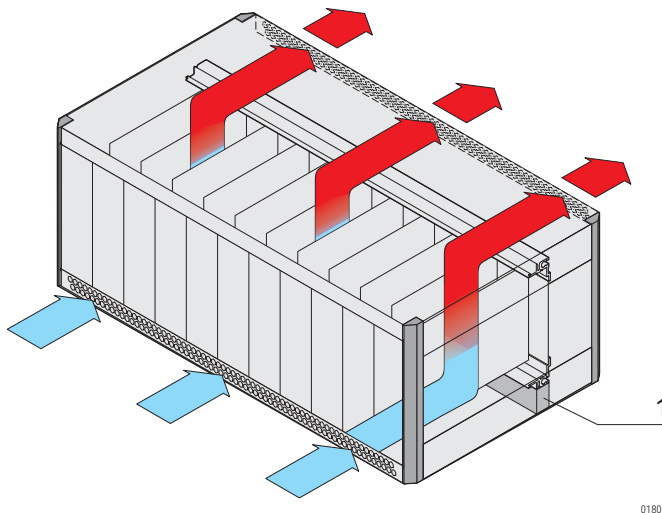

- エア・バッフル(番号 1) はベース・カバーとリア水平レール間のエア・フロー・スペース (1/2 U) を遮蔽します。

納品構成(キット品)

番号	数	品名
1	1	エアバッフル, PE フォーム, UL 94 HF 1 + HF 2, 接着テープ付き, 使用温度範囲: -40 ~ +85


品番および発注のための情報

ケース 幅	長さリア	品番
HP	mm	
42	218.4	20833-351
63	325.1	20833-352
84	431.8	20833-353

NOTE

- ファン付きリア・パネルに対応いたします。お問合わせください。
- ラディアルファンユニット ページ5.17参照。

ストラップハンドル

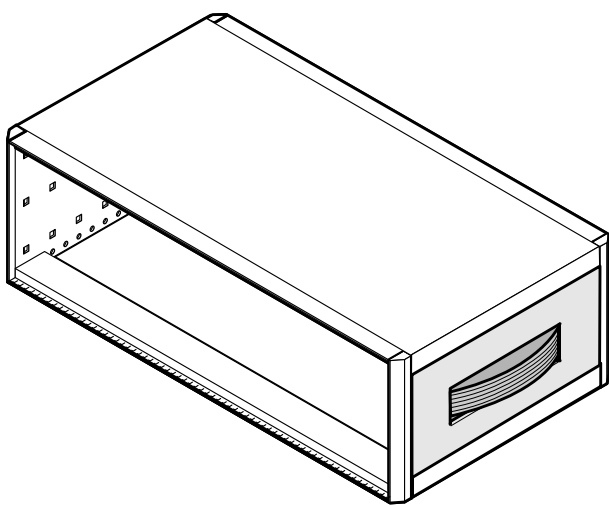

- ケースの加工なしで取付けることができます。
- 耐過重: 20kg

DELIVERY COMPRISES

番号	数	品名
1	1	ハンドル, パネ鋼, プラスチック被服, RAL7016
2	1	Side plate, Al, visible sacés powder-coated, RAL 9006
3	2	Adaptor, Al die-cast
4	1	Assembly kit

品番および発注のための情報

ケース 奥行き	ケース 高さ	ケース 高さ
mm	3 U, 4 U air	4 HE, 5 HE-air
品番	品番	品番
315	24571-308	24571-314
375	24571-309	24571-315
435	24571-310	24571-316

デスクトップケース - Ratiopac Pro / air

チルトハンドル



06803006

- ケースの加工なしで取付けることができます。
- チルト角度：30°
- 耐過重：30kg

納品構成（キット品）


番号	数	品名
1	1	Carrying bar, Al extrusion, powder coated, RAL 9006
2	1	Handle shell, ABS, UL 94 V-0, RAL 7016
3	2	Tip-up protection, ABS, UL 94 V-0, RAL 7016
4	2	Notch device, Al die-cast
5	2	Cover cap, ABS, UL 94 V-0, RAL 7016

品番および発注のための情報

ケース 高さ	ケース 幅	ケース 奥行き	チルト・ ハンドル 品 番	組立て部品 キット 品 番
U	HP	mm		
3, 4-air	42	255	24571-320	24571-352
3, 4-air	42	315	24571-320	24571-353
3, 4-air	42	375	24571-320	24571-354
3, 4-air	42	435	24571-320	24571-355
3, 4-air	42	495	24571-320	24571-356
3, 4-air	63	255	24571-321	24571-352
3, 4-air	63	315	24571-321	24571-353
3, 4-air	63	375	24571-321	24571-354
3, 4-air	63	435	24571-321	24571-355
3, 4-air	63	495	24571-321	24571-356
3, 4-air	84	255	24571-322	24571-352
3, 4-air	84	315	24571-322	24571-353
3, 4-air	84	375	24571-322	24571-354
3, 4-air	84	435	24571-322	24571-355
3, 4-air	84	495	24571-322	24571-356
4, 5-air	42	255	24571-320	24571-359
4, 5-air	42	315	24571-320	24571-360
4, 5-air	42	375	24571-320	24571-361
4, 5-air	42	435	24571-320	24571-362
4, 5-air	42	495	24571-320	24571-363
4, 5-air	63	255	24571-321	24571-359
4, 5-air	63	315	24571-321	24571-360
4, 5-air	63	375	24571-321	24571-361
4, 5-air	63	435	24571-321	24571-362
4, 5-air	63	495	24571-321	24571-363
4, 5-air	84	255	24571-322	24571-359
4, 5-air	84	315	24571-322	24571-360
4, 5-air	84	375	24571-322	24571-361
4, 5-air	84	435	24571-322	24571-362
4, 5-air	84	495	24571-322	24571-363


NOTE

- 4U, 5-air サイズでフロントハンドル付きのケースには適用できません。
- 組立て部品キット は別途ご発注ください。

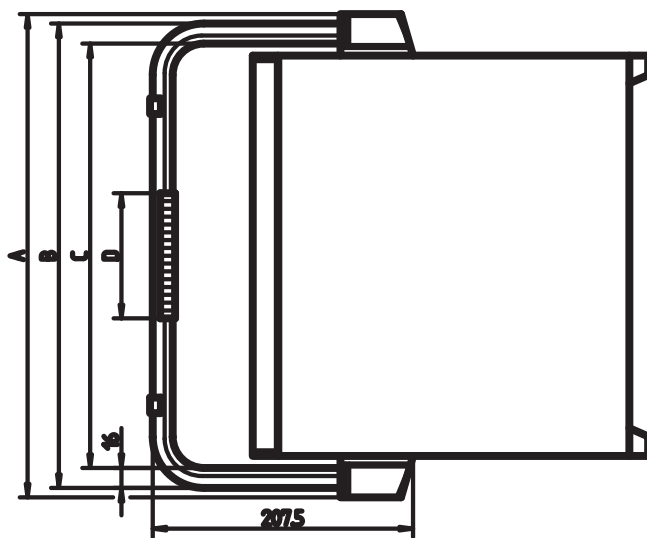

RPA43897

ケース 高さ	ケース 幅	A	B	C	D
U	HP	mm	mm	mm	mm
3, 4, 4-air, 5-air	42	283,4	279,4	247,4	115
3, 4, 4-air, 5-air	63	390,1	386,1	354,1	195
3, 4, 4-air, 5-air	84	496,8	492,8	460,8	195

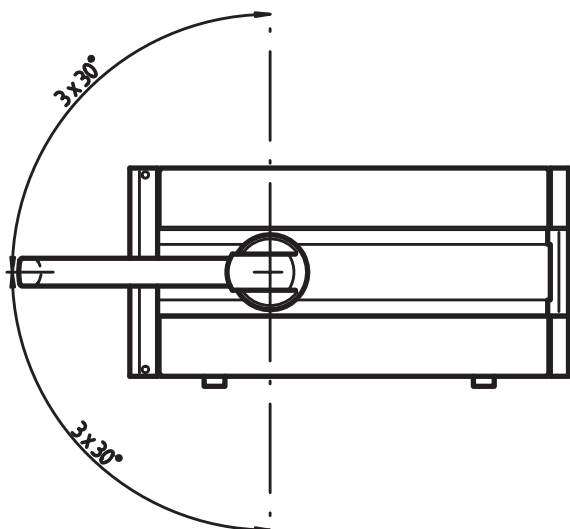


rpa43898

デスクトップケース - Ratiopac Pro / air

トルクススクリュー、パンヘッド

 品番および発注のための情報

品 名		適 用	材 質	寸 法	数/パック	品 番
 AZA45923	トルクススクリュー パンヘッド	水平レールとサイド・パネルの連結， GND/earthing 接続機能付き	St, 亜鉛メッキ	M4 x 14	100	24571-371
	トルクススクリュー パンヘッド	水平レールとサイドパネルの連結，GND/earthing 接続機能付き，スロット1 でネジ固定のガイドレールを 使用する時に使う。	St, 亜鉛メッキ	M4 x 10	100	24571-372




ナット

品番および発注のための情報

	品 名	適 用	材 質	寸 法	数 / パック	品 番
	角ナット	サイドパネルにサポートレール， マウンティング プレートを取付ける時に使う。	St, 亜鉛メッキ	M4	100	24560-140
AZA45921						


組立て用工具

品番および発注のための情報

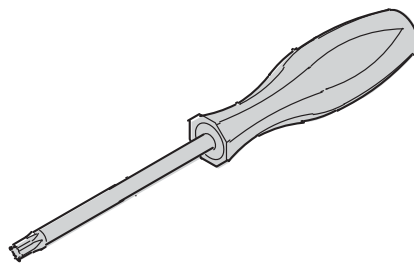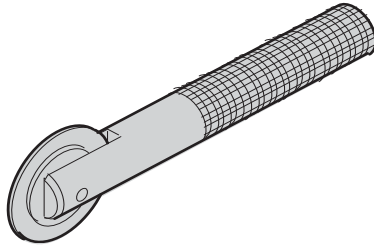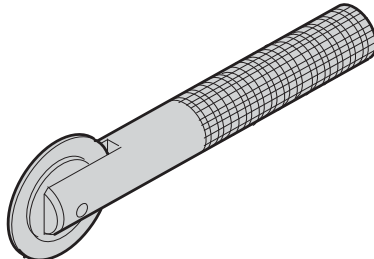
品名	適用	寸法	数/パック	品番
 AZA45925	トルクスドライバ	T8	1	64560-026
		T20	1	64560-027
 azb45938	組立て用工具， 水平レール用	コンタクト・スプリングを水平レールに 取付けるために使用する。	1	24560-271
 azb45937	組立て用工具， フロント・パネル用	ステンレス製コンタクト・スプリングを フロント・パネルに取付けるために使用する。	1	24560-270

デスクトップケース - Ratiopac Pro / air


水平 / センターレールの取付け位置，レショパックPRO用

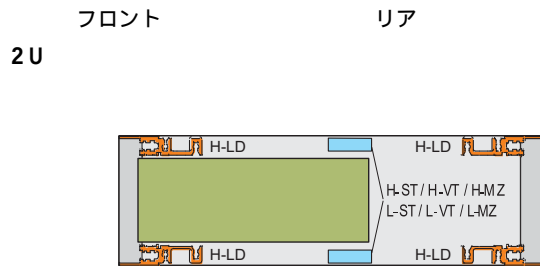


01805060

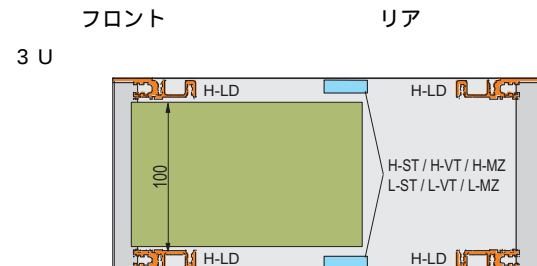


01802057

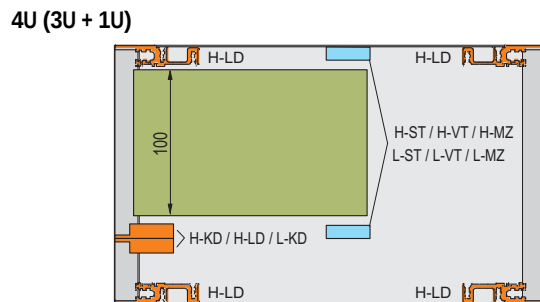


01802058

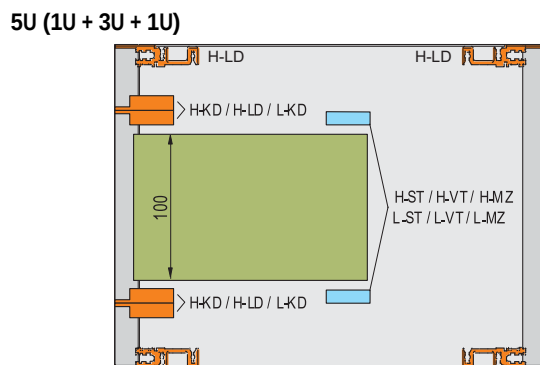


01805061

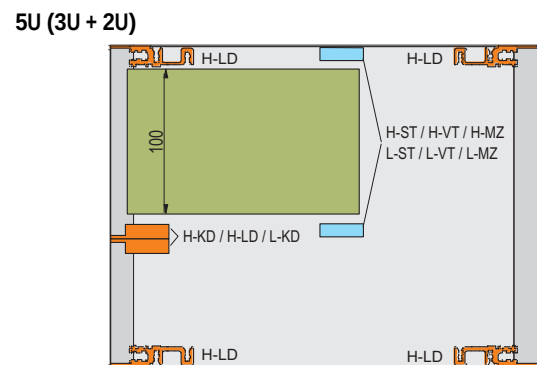


01805062

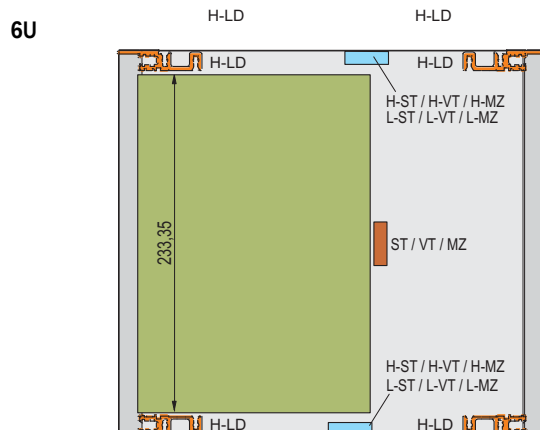

01802059

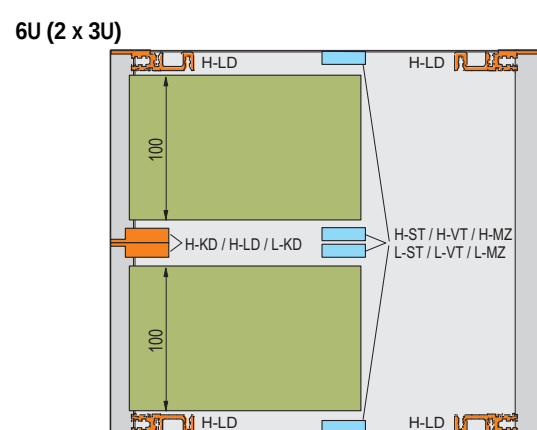

01802060

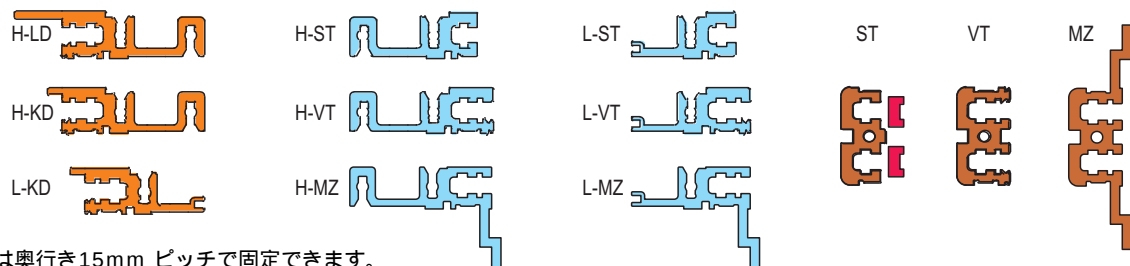

水平レールは奥行き15mm ピッチで固定できます。

01808050

デスクトップケース - Ratiopac Pro / air

水平 / センタ・レールの取付け位置 , レショバックPRO air用


フロント

リア

フロント


リア

4-air U (1/2U + 3U + 1/2U)

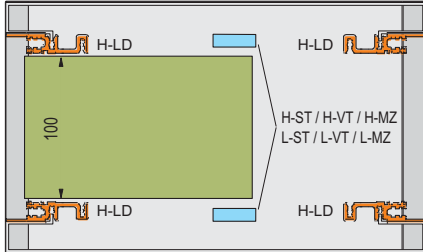


01802061

5-air U (1/2U + 3U + 1U + 1/2U)

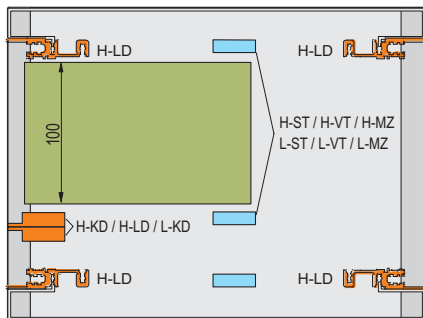


01802062

7-air U (1/2U + 6U + 1/2U)




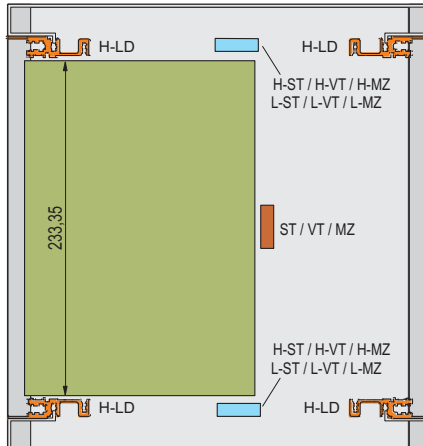


01802063

7-air U (1/2U + 3U + 3U 1/2U)

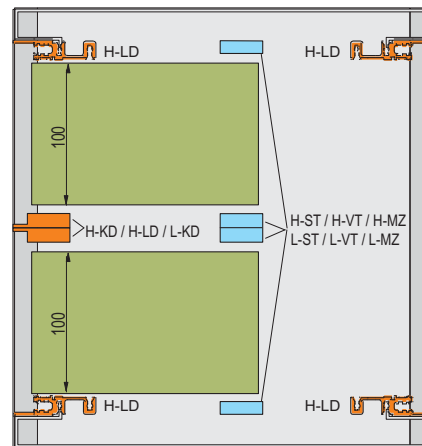

01802064

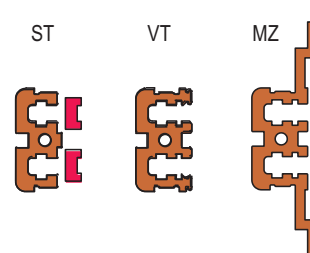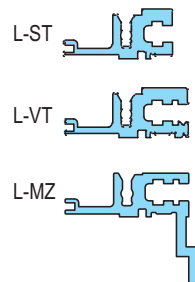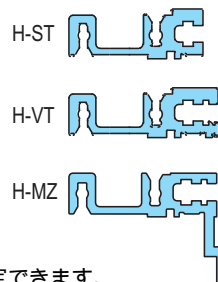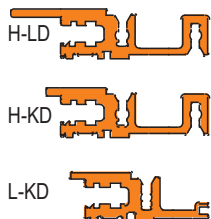


水平レールは奥行き15mm ピッチで固定できます。

01808050

デスクトップケース - Ratiopac Pro / air

フロント水平レール

品番および発注のための情報

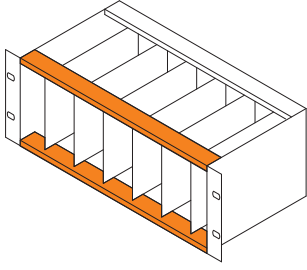		With long lip for insertion/extraction of CompactPCI and VME64x boards	
 bza44980	"ヘビーデューティ" タイプ H-KD ショートリップ  アルミ押出し成形表面はアルマイト、 接触面は導通性を持つ HP のシルク印字あり	ロング・リップはCompactPCIおよび VME64xの挿抜式ハンドルに適合 "ヘビーデューティ" タイプ H-KD ショートリップ  アルミ押出し成形表面はアルマイト、 接触面は導通性を持つ HP のシルク印字あり	06197008 06197009
有効 長さリア HP	長さリア mm	1 本 (SPQ 10) ¹⁾	1 本 (SPQ 10) ¹⁾
28	147.32	34560-228	34560-328
42	218.44	34560-242	34560-342
63	325.12	34560-263	34560-363
84	431.80	34560-284	34560-384
トルクススクリュー M4 x 10, ST 亜鉛メッキ, スロット1でネジ固定の ガイドレールを使用する時に使う バック: 100 個		24571-372	24571-372
ネジ切りインサート, 参照ページ		5.35	5.35


1) SPQ (標準梱包数標準梱包数): 品番は個数1本を示します。標準梱包数 (SPQ) 単位でのご発注をお願いいたします。

"ライト": 耐過重7.5kg までに適用, "ヘビーデューティ": 耐過重7.5kg 超に適用

デスクトップケース - Ratiopac Pro / air

リア水平レール

品番および発注のための情報

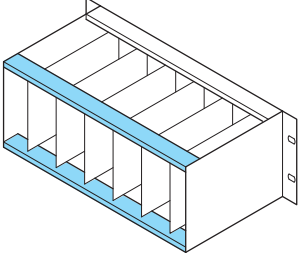
		絶縁版を使うバックブレーンの取付	バックブレーンの直接取付	コネクタの直接取付け IEC60603-2 (DIN41612)
 06105074		 04400001 "ヘビー・デュティ" タイプ H-ST 標準  06197011 アルミ押し出し成形，表面はアルマイト， 接触面は導通性を持つ，HP のシルク 印字あり	 04400002 "ヘビー・デュティ" タイプ H-VT ロングタイプ  06197013 アルミ押し出し成形，表面はアルマイト， 接触面は導通性を持つ，HP のシルク 印字あり	 04400003 "ヘビー・デュティ" タイプ H-MZ Zレール付き  06197015 アルミ押し出し成形，表面はアルマイト， 接触面は導通性を持つ
有効 長さリア HP	長さリア mm	1 本 (SPQ 10) ¹⁾	1 本 (SPQ 10) ¹⁾	1 本 (SPQ 10) ¹⁾
28	147.32	34560-528	34560-728	34560-928
42	218.44	34560-542	34560-742	34560-942
63	325.12	34560-563	34560-763	34560-963
84	431.80	34560-584	34560-784	34560-984
トルクススクリュー，4 x 10 St， 亜鉛メッキ		24571-372	24571-372	24571-372
フラット・レール，絶縁版を使うコ ネクタ取付け用，参照ページ		5.35	-	-
Z レール，コネクタ直接取付け用， 参照ページ		5.35	-	-
絶縁板，参照ページ		5.35	-	-
ネジ切りインサート，参照ページ		5.35	5.35	5.35

1) SPQ (標準梱包数標準梱包数): 品番は個数1本を示します。標準梱包数 (SPQ) 単位でのご発注をお願いいたします。
 "ライト": 耐過重7.5kgまでに適用，"ヘビー・デュティ": 耐過重7.5kg超に適用

デスクトップケース - Ratiopac Pro / air

水平レール, リア, センター

品番および発注のための情報

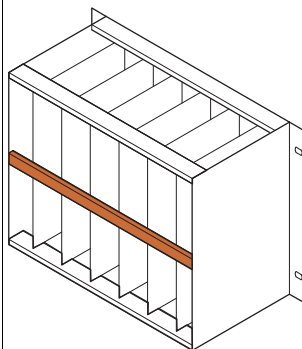
		絶縁版を使うバックプレーンの取付	バックプレーンの直接取付け	コネクタの直接取付け IEC60603-2 (DIN41612)
 06108090		 04400001 Type ST  06197016 アルミ押し出し成形, 表面はアルマイト, 接触面は導通性を持つ, シルク印字無し	 04400002 Type VT  06197017 アルミ押し出し成形, 表面はアルマイト, 接触面は導通性を持つ, シルク印字無し	 04400003 Type MZ  06197018 アルミ押し出し成形, 表面はアルマイト, 接触面は導通性を持つ, シルク印字無し
Usable length HP	Length mm	1 piece (SPQ 10) ¹⁾	1 piece (SPQ 10) ¹⁾	1 piece (SPQ 10) ¹⁾
28	147.32	34561-028	34561-128	34561-228
42	218.44	34561-042	34561-142	34561-242
63	325.12	34561-063	34561-163	34561-263
84	431.80	34561-084	34561-184	34561-284
トルクススクリュー, 4x10		24571-372	24571-372	24571-372
絶縁板s 参照ページ		5.35	—	—
ネジ切りインサートs 参照ページ		5.35	5.35	5.35

1) SPQ (標準梱包数標準梱包数): 品番は個数1本を示します。標準梱包数 (SPQ) 単位でのご発注をお願いいたします。

デスクトップケース - Ratiopac Pro / air

水平レール リアガイドレール用 (タイプAB)

品番および発注のための情報

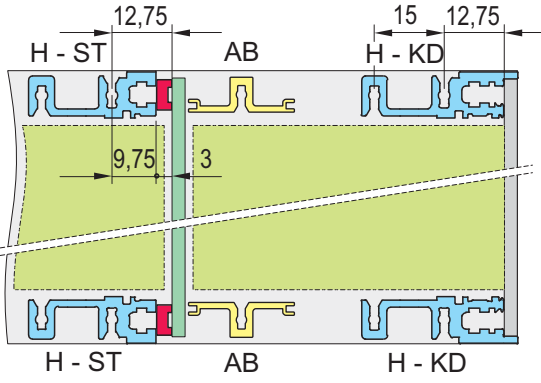		For CompactPCI in rear I/O area
		 06108009 Type AB  06197019
06108069 AI押し出し、接触面はクリアクロメート処理 80mm背面I/Oボードを固定するには、水平リアリ ティ peAB (AB = サポート) が必要です マーキングなし		
有効長さ HP	長さ mm	1 ピース (SPQ 10) ¹⁾
20	106.68	34561-520
28	147.32	34561-528
40	208.28	34561-540
42	218.44	34561-542
63	325.12	34561-563
84	431.80	34561-584
-	1000	34561-501
水平レールをサイドパネルに固定するためのもの スクリュー、M4 x 14、PU 100個		24560-130

1) SPQ (標準梱包数標準梱包数): 品番は個数1本を示します。標準梱包数 (SPQ) 単位でのご発注をお願いいたします。
"ライト": 耐過重7.5kgまでに適用, "ヘビー・デューティ": 耐過重7.5kg超に適用




NOTE

- 印刷されていないすべての水平レール
- M4スタッドなしの1000mmバージョン

デスクトップケース - Ratiopac Pro / air

ネジ切りインサート、位置決めインサート、絶縁板

品番および発注のための情報

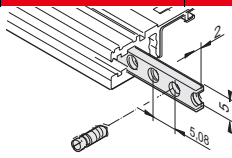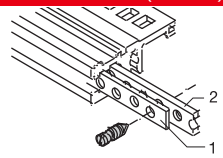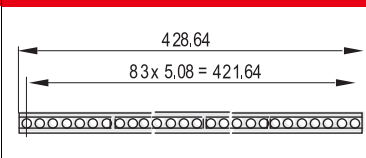		ネジ切りインサート		位置決めインサート		絶縁板	
		M2.5	M3	(item 1)			
		 06103056 フロント・パネルを水平レールを固定するために必要です； カラー・スクリュー：12.3 mm 長さに適合， 参照ページ 7.101		 BZA45853 シールド仕様のプラグイン・ユニット，フ ロントパネルの位置決めが必要です：AI， 1mm，固定用のセットスクリューは別途ご 発注ください。		 BZ6749 バックプレーンの取付けで絶縁が必要な 場合に使用します。	
有効 長さ	長さ	1ピース (SPQ 10) ¹⁾	1ピース (SPQ 10) ¹⁾	長さ	1ピ - ス (SPQ 10) ¹⁾	長さ	1バック (SPQ 10) ²⁾
HP	mm			mm		mm	
28	146.82	34561-328	—	147.12	30845-197	144.20	24560-828
42	217.94	34561-342	—	218.24	30845-211	210.40	24560-842
63	324.62	34561-363	—	324.92	30845-232	316.88	24560-863
84	431.30	34561-384	34561-484	431.60	30845-253	428.64	24560-884

アクセサリ




セットスクリュー，M2.5 x 8， バック 100個	21100-276	—	—	—	—	—	—
セットスクリュー，M2.5 x 9， バック 100個	—	—	—	21101-359	—	—	—
セットスクリュー，M3 x 8， バック 100個	—	21100-646	—	—	—	—	—

1) SPQ (標準梱包数標準梱包数)：品番は個数1本を示します。標準梱包数 (SPQ) 単位でのご発注をお願いいたします。

2) 品番は梱包数(バック)を含みます。バック単位で野ご発注をお願いいたします。

Z レール，フラットレール



品番および発注のための情報

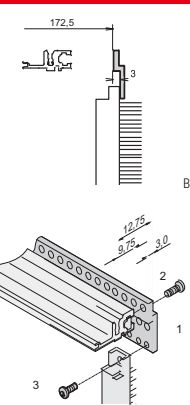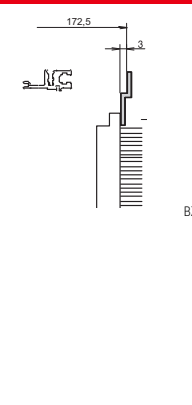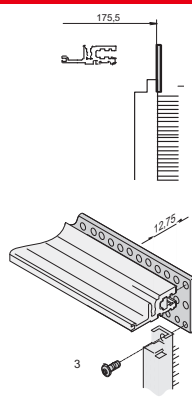		Z レール，コネクタ取付け用		フラットレール
		コネクタ，IEC 60603-2 DIN41612，番号1	31-ピン，DIN41617	IEC60603-2，DIN41612， 番号1
		 BZA45849 06708063 ST水平レールにZレールを取付けてコ ネクタ固定します ネジ切りインサートおよび取付けネジは は別途ご発注ください。	 BZA45850 ST水平レールにZレールを取付けてコ ネクタ固定します ネジ切りインサートおよび取付けネジは は別途ご発注ください。	 BZA45848 06708051 VT水平レールにフラットレールを取付 けてコネクタ固定します ネジ切りインサートおよび取付けネジは は別途ご発注ください。
有効長さ	長さ	1ピース	1ピース	バック 4個
HP	mm			
28	142.24	30822-033	—	20822-049
42	213.36	30822-047	—	20822-050
60	304.80	30822-065	30819-783	20822-047
84	426.70	30822-089	30819-808	20822-048
番号3：トルクススクリュー，パンヘッド，コネクタ取付け用 M2.5 x 7，バック 100個		24560-147	24560-147	24560-147
番号3：トルクススクリュー，パンヘッド，Z レール/ フラットレールを水平レールに取付け用， M2.5 x 10 バック 100個		24560-148	24560-148	24560-148

デスクトップケース - Ratiopac Pro / air

分割プレート



品番および発注のための情報

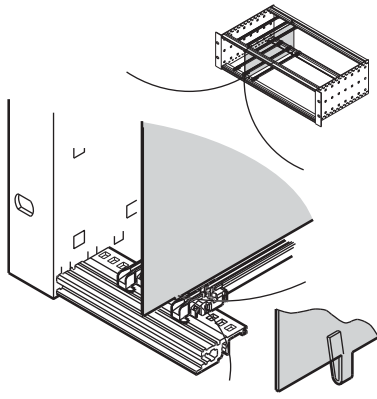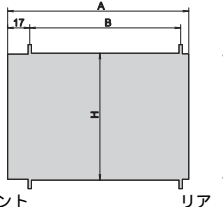					分割プレート
					取付け位置, ステンレススチール EMCガasket用
					取付け位置, テキスタイル EMCガasket用
 bps45912					 bps45911 フロント リア 06105078 ステンレススチール, 1mm, 水平レールにクリップインで取付け, ボード部品面側に2mmのスペースが必要 取付け方向はシールドのタイプ (ステンレススチール/テキスタイル EMC ガasket) によって異なる (シールド無しの場合は取付け方向は問わない) 組立て済みのサブラック/ケースでは水平レールを外して分割プレートを取り付ける
高さ	奥行き	A	B	H	
U	mm	mm	mm	mm	1枚
3	160	158.3	135.0	113.5	34562-761
3	220	218.3	195.0	113.5	34562-762
6	160	158.3	135.0	246.9	34562-763
6	220	218.3	195.0	246.9	34562-764

デスクトップケース - Ratiopac Pro / air

マウンティングプレート

品番および発注のための情報

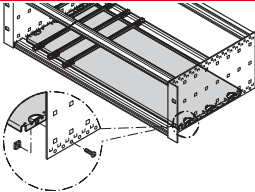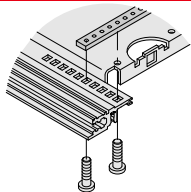			マウンティングプレート	組立て用ストリップ 部分幅用
 06812002			 Al, 1.5mm bpa45875 部分幅でマウンティングプレートを取付ける時は組立て用ストリップが必要です。別途ご発注ください。	 St, 2mm, 亜鉛メッキ bpa46557 フロントとリアの水平レールに固定し、マウンティングプレートを取付けます。
幅 HP	mm	ボードの長さ mm	1ピース	1ピース
28	146.88	160	34562-745	30840-021
28	146.88	220	34562-749	30840-033
28	146.88	280	34562-753	30840-045
28	146.88	340	34562-757	30840-057
42	217.99	160	34562-746	30840-021
42	217.99	220	34562-750	30840-033
42	217.99	280	34562-754	30840-045
42	217.99	340	34562-758	30840-057
63	324.67	160	34562-747	30840-021
63	324.67	220	34562-751	30840-033
63	324.67	280	34562-755	30840-045
63	324.67	340	34562-759	30840-057
84	431.35	160	34562-748	30840-021
84	431.35	220	34562-752	30840-033
84	431.35	280	34562-756	30840-045
84	431.35	340	34562-760	30840-057
取付板用組立キット, マウンティング・プレート用 バック 1キット (Torx皿ネジM4 x 5、St、亜鉛メッキ、2個入り。スクリューM4 x 6、St、亜鉛メッキ、10個M4各ナット			24560-184	-
組立て部品キット, 組立てストリップ用 トルクススクリュー, パンヘッド M2.5 x 5、St、亜鉛メッキ、バック 100個			-	24560-146





NOTE

- 取付板の組立には固定材を別途ご注文ください
- ガイドレールは最初と最後のスロット位置に取り付けることができます
- 4.4"と"強化"ガイドレールは使用できません

デスクトップケース - Ratiopac Pro / air

ボードの水平実装

品番および発注のための情報

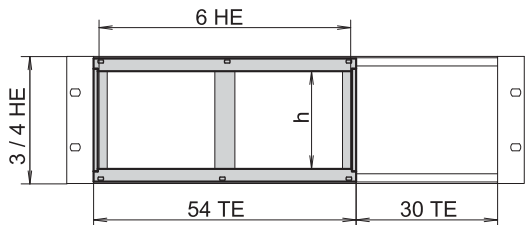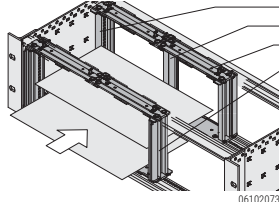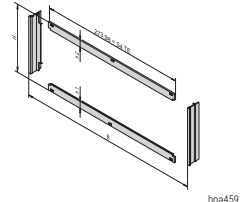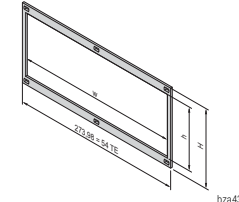			ボードの水平実装		
			水平実装キット	フロント・フレーム, EMCシールド仕様	フロントフレーム, シールド無し仕様
 6 HE 3/4 HE h 54 TE 30 TE bpa45914			 06102073 ストラット：垂鉛ダイカスト, 水平レール：フロントおよびリア, ネジ切りインサート：St, 垂鉛メッキ, 組立て部品キット; 6Uボード収納用, 3Uまたは4U 高さのケースに適合, 取付け幅: 54 HP フロントフレーム, EMCシールド仕様 またはシールド無しは別途ご発注ください。	 bpa45913 水平カバー, 2本 Al 2.5 mm, フロント: アルマイト, リア: グリーンクロメイト, 垂直カバー, 2本: アルミ押出し成形, クリアクロメイト ステンレススチール, EMCガasket フロントフレームによってサブラック とプラグインユニットのシールドが保 たれます。	 bza43061 Al, 2.5 mm, アナダイズ フロントフレーム, カットアウト加工 開口幅寸法: w=266.35mm
高さ	有効 高さh	水平レールの適用 (選択可能)	バック 1キット	バック 1キット	1枚
U	HP	フロント リア(H-VT*)			
3	20		24564-117	24564-109	34564-108
3	20		24564-118	24564-109	34564-109
4	28		24564-217	24564-209	34564-208
組立て用工具, フロントパネル用 ステンレス製コンタクトスプリング をフロントパネルに取付けるために 使用する。			-	24560-270	-

* バックプレーン直接取付け用






NOTE

- フロントフレームは別途ご発注ください。

デスクトップケース - Ratiopac Pro / air

収納高さ分割キット (6Uおよび2 x 3 Uのスペース分割)

品番および発注のための情報

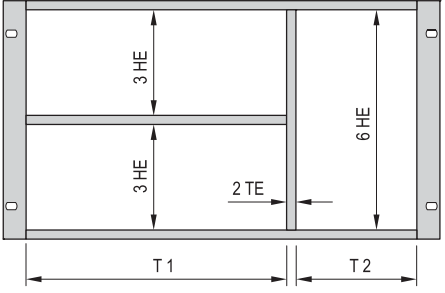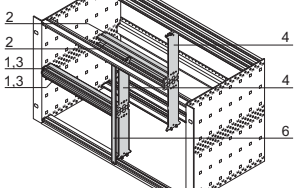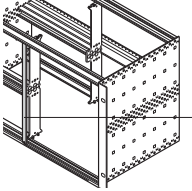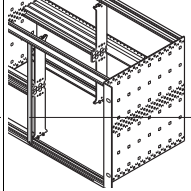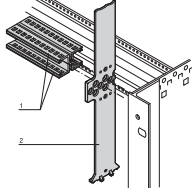	収納高さ分割キット 水平/垂直分割 (フロントパネル, ステンレス スチールEMCガasket, 付き)	フロント・パネル, 収納高さ分割用		Splitting extrusion サポートメンバー 高さ分割用 番号 6
		フロントパネル シールド無し仕様 6U, 2HP 番号 6	フロントパネル テキスタイルEMC ガス ケット仕様 6U, 2HP 番号 6	
	 番号1: フロント水平レール(H-KD), 2本, アルミ押出し成形, アナダイズ 番号2: リア水平レール(AB), 2本, アルミ押出し成形, アナダイズ 番号3: ネジ切りインサート, 2本 St, 亜鉛メッキ 番号4: サポートメンバー, 2本 亜鉛ダイカスト 番号6: フロントパネル, 6U 2HPt ステンレススチールEMC ガasket (84:0 には番号4, 6 を含くまず)	 Al, 2.5 mm, フロント: アルマイト, リア: グリーンクロメイト 6U/2HP	 Al, 2.5mm, U型, 押出し成形, 6U/2 HP	 6U, 亜鉛ダイカスト, 水平レールのグリッド穴にはめ込んでネジ固定します。
幅 T1:T2				
HP	バック 1キット	1枚(SPQ 5) ¹⁾	1枚(SPQ 5) ¹⁾	1枚
20:62	24562-420			
40:42	24562-440			
42:40	24562-442	30847-472	30849-140	64560-010
63:19	24562-463			
84:0	24562-484			
トルクスクリュー, カウンタシンク M4 x 14, 亜鉛メッキ, バック100個 分割板/水平レール固定	-	-	-	24560-145
トルクスクリュー, パンヘッド M2.5 x 10, St, 亜鉛メッキ, バック100個 分割板/水平レールの固定	-	-	-	24560-179
カラーズクリュー, ポジドライブ/スロット M2.5 x 12.3, St, ニッケルメッキ, バック100個	-	21101-101	21101-101	-
カラーズクリュー, ポジドライブ/スロット M2.5, 黒, 亜鉛メッキ, バック100個	-	21101-102	21101-102	-
ワッシャ 2.7 x 5 x 1, PA 6, バック100個	-	21101-121	21101-121	-
EMCテキスタイルガasket, コア材: フォーム, スリーブ: CuNiコーティング テキスタイル, UL 94 V-0, バック10本	-	-	21101-855	-

1) SPQ (標準梱包数標準梱包数): 品番は個数1本を示します。標準梱包数 (SPQ) 単位でのご発注をお願いいたします。

- 6Uボードの収納エリアを, 6Uと3U2段に分割します。
 - 2 x 3 U
 - 1 x 6 U
- IEC60297-100-3 適合ボード (ユーロボード) の3Uボード (100mm高さ)と6Uボード(233.35mm高さ)用です。


NOTE

- EMCガasket, 水平レール用は別途ご発注ください
参照ページ 5.19
- 位置決めインサートは別途ご発注ください
参照ページ 5.35
- リアセンタ水平レールは別途ご発注ください
参照ページ 5.30


デスクトップケース - Ratiopac Pro / air

ガイドレール、プラグインユニット/プラグインモジュール用、ガイド溝幅 2mmおよび2.5mm

品番および発注のための情報

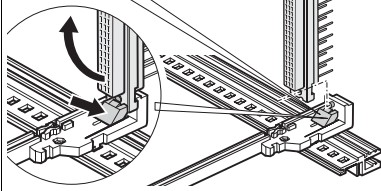			プラグインユニットおよびフレームタイププラグインユニット用	
			"標準"	DINコネクタ取付け用 標準
組立て: - アルミ押し成形の水平レールにクリップ・インで取付けられます。 - 1.5 mm 厚プレートに固定できます。 保管温度: -40 ~ 130			 長さ220mmまで一体成形品，PBT，UL 94 V-0; 280mm以上の長さでは，組立て品，エンドピース：PBT，UL 94 V-0，および中間バー：アルミ押し成形	 コネクタはガイドレールにクリップ・オン固定
ボード 長さ	ガイド 溝幅	色		
mm	mm	mm	バック10本 ²⁾	バック 10ペア ¹⁾
70	2	red	—	—
70	2	grey	—	—
160	2	red	24560-351	64560-074
220	2	red	24560-353	64560-075
280	2	red	24560-379	—
340	2	red	24560-380	—
160	2.5	red	—	—
220	2.5	red	—	—

 アクセサリ

固定スクリュー バック100個		24560-141
ESDクリップ ，バック50個		24560-255

1) SPQ (標準梱包数標準梱包数): 品番は個数1本を示します。標準梱包数 (SPQ) 単位でのご発注をお願いいたします。


2) 品番は梱包単位 (バック) の個数を含みます。バック単位でのご発注をお願いいたします。

アクセサリの詳細は ページ6.43 ~ を参照。


デスクトップケース - Ratiopac Pro / air

ガイドレール, "アクセサリ"取付け用, ガイド溝幅2mm および2.5mm

品番および発注のための情報

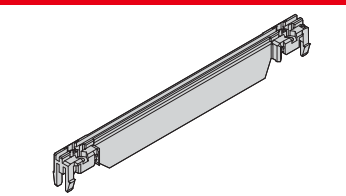			ガイドレール タイプ		
			"アクセサリ" 取付け用	"アクセサリ" 取付け用, 強化型	ヘビーデューティ仕様, アルミ押し成形, シルバー
組立て: - アルミ押し成形の水平レールにクリップインで取付けられます。 - 1.5mm厚プレートに固定できます。 保管温度: -40℃ ~ 130℃			 長さ 220 mm まで一体成形品 PBT, UL 94 V-0; 280mm以上の長さでは, 組立て品, エンドピース: PBT, UL 94 V-0, および 中間バー: アルミ押し成形	 PBT, UL 94 V-0 ガイドレールを強化するためサポートビームが 一体で成形されています。	 アルミ押し成形 "ヘビーデューティ"仕様で水平レールに固定スクリューで取付けます。
ボード奥行き mm	ガイド溝幅 mm	色 mm	バック10本 ²⁾	1 本 (SPQ 50) ¹⁾	1本 (SPQ 10) ¹⁾
100	2	red	-	-	-
160	2	red	24560-373	64560-076	-
160	2	grey	-	-	34562-881
220	2	red	24560-374	64560-078	-
220	2	grey	-	-	34562-882
280	2	red/silver	24560-375	64560-080	34562-883
340	2	red/silver	24560-376	-	34562-884
400	2	red/silver	-	-	34562-885
160	2.5	silver	-	-	34564-881
220	2.5	silver	-	-	34564-882
280	2.5	silver	-	-	34564-883
340	2.5	silver	-	-	34564-884
400	2.5	silver	-	-	34564-885

 アクセサリ

固定スクリュー バック100個		24560-141	24560-141	24560-157
ESDクリップ, バック50個		24560-255		-
ボードリテイナー, 赤, バック 10個		24560-377		-
ボードハンドル, 赤, バック 10個		24560-378		-
ラベル, ボードハンドル用, 白 バック1シート = 438枚		60817-228		-
キー/コーディング, 参照ページ:		6.43		-

1) SPQ (標準梱包数標準梱包数): 品番は個数1 本を示します。標準梱包数 (SPQ) 単位でのご発注をお願いいたします。



2) 品番は梱包単位 (バック) の個数を含みます。バック単位でのご発注をお願いいたします。

アクセサリの詳細は ページ6.43 ~を参照

デスクトップケース - Ratiopac Pro / air

ガイドレール, CompactPCI/VME64x用, キー/コーディング付き, 4.4" ボード用, ガイド溝幅2mm and 2.5mm

品番および発注のための情報

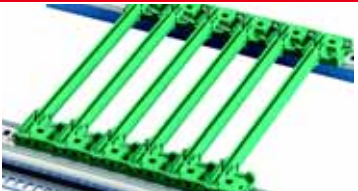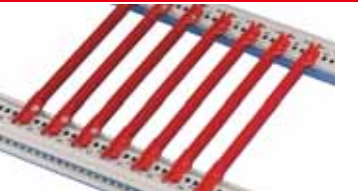			CompactPCI およびVME64x 用, キー/コーディング付き with coding IEEE1101.10 IEC60297-3-103に適合	0.1"オフセット, PSUモジュール用 IEEE1101.10, IEC60297-3-103に適合	4.4"ボード用
組立て: - アルミ押し出し成形の水平レールにクリップインで取付けられます。 - 1.5mm厚プレートに固定できます。 保管温度: -40℃ ~ 130℃			 長さ220mmまで一体成形品, PBT, UL 94 V-0; 280mm以上の長さでは, 組立て品, エンドピース: PBT, UL 94 V-0, および中間バー: アルミ押し出し成形	 一体成形品, PBT, UL 94 V-0, Cプラグイン・ユニット用CompactPCIのパワーモジュールプラグイン・ユニット用 (ボードのハンダ面に部品搭載スペースが必要な場合にも適用できる)	 一体成形品, PBT, UL 94 V-0; 4.4" PCBs またはドライブユニット用
ボード奥行き mm	ガイド溝幅 mm	色 mm	バック10本 ²⁾	1本(SPQ 50) ²⁾	バック10本
70	2	red	24560-355	-	-
70	2	grey	24560-360	-	-
160	2	red	24560-356	-	24560-361
160	2	grey	24560-358	-	-
160	2	green	-	24560-359	-
220	2	red	-	-	24560-362
220	2	grey	-	-	-
220	2	green	-	-	-
160	2.5	red	-	-	-
220	2.5	red	24561-330	-	-
220	2.5	grey	24561-340	-	-
280	2.5	red	24561-331	-	-
280	2.5	grey	24561-341	-	-
340	2.5	red	24561-332	-	-
340	2.5	grey	24561-342	-	-

アクセサリ

ESDクリップ, バック50個	24560-255	-	-
ESDクリップ, アライメントピン用, バック50個	24560-256	24560-256	-
固定スクリュー, バック100個	24560-141	24560-141	24560-158
コーディングベグ, バック100k個	20817-501	20817-501	-

- 1) SPQ(標準梱包数標準梱包数): 品番は個数1本を示します。標準梱包数 (SPQ) 単位でのご発注をお願いいたします。
 2) 品番は梱包単位 (バック) の個数を含みます。バック単位でのご発注をお願いいたします。

アクセサリの詳細は ページ6.43 ~ を参照





 
NOTE

- プラスチックプロファイル(PVC)
280mmの深さまで対応

デスクトップケース - Ratiopac Pro / air

エア整流板，プラグイン・スロット用

品番および発注のための情報

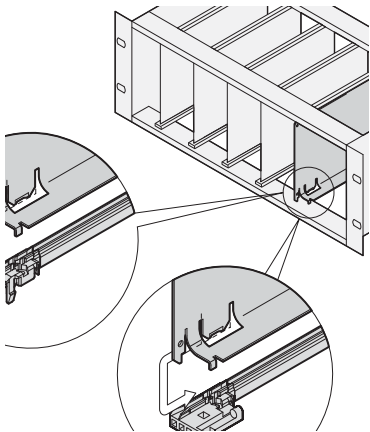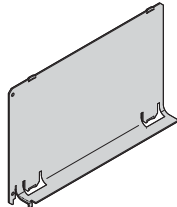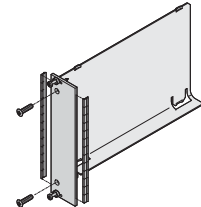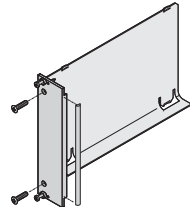			エア整流板 フロントパネル無し		エア整流板，U 型フロントパネル付き	
				ステンレススチール EMCガスケット用横溝付き	EMCテキスタイルガスケット	
			 06108085	 06108087	 06108088	
			A1, 1mm, 組立部品キット付き 使用しないプラグインスロットに取付け， エアの回り込みを防ぎます。 ガイドレールの溝に固定します。	エアバッフル：A1, 1mm フロントパネル，Al 2.5mm フロント：アルマイト，リア：導電性処理 EMCガスケット(ステンレススチール)； 固定材キットは、スロットが空いている 空気の短絡を防ぎます。 ガイドレールの溝に固定します。	エア整流板：Al, 1mm， フロントパネル：アルミ押出し成形，2.5mm フロント：アルマイト，リア：導電性処理 EMCテキスタイル ガスケット，組立て部品 キット付き 使用しないプラグインスロットに取付け， エアの回り込みを防ぎます。 ガイドレールの溝に固定します。	
06101507						
奥行き mm	幅 HP	高さ U	1枚	1枚	1枚	
160	4	3	34562-823	20848-712	20848-728	
160	4	6	34562-826	20848-720	20848-736	
160	8	3	34562-833	20848-714	20848-730	
160	8	6	34562-836	20848-722	20848-738	
160	12	3	34562-843	20848-716	20848-732	
160	12	6	34562-846	20848-724	20848-740	
220	4	3	34562-824	20848-713	20848-729	
220	4	6	34562-827	20848-721	20848-737	
220	8	3	34562-834	20848-715	20848-731	
220	8	6	34562-837	20848-723	20848-739	
220	12	3	34562-844	20848-717	20848-733	
220	12	6	34562-847	20848-725	20848-741	
組立て用工具，フロントパネル用 ステンレス製コンタクトスプリング をフロントパネルに取付けるために 使用する。 			-	24560-270	-	

NOTE

- 280mmの深さのエアバッフルと80mmのリアI / Oボードの
要求が可能

デスクトップケース - Propac PRO

概要

メインカタログ

キャビネット 1

ウォールマウント
ケース 2

キャビネット、
ウォールマウント用
アクセサリ .. 3

温調 4

エレクトロニクス
ケース 5

サブラック
19"シャーシ 6

スロントパネル、
プラグインユニット
..... 7

システム 8

パワーサプライ
ユニット..... 9


バックプレーン . 10

コネクタ、フロント
パネルコンポーネン
トシステム..... 11

付録 12




05809001

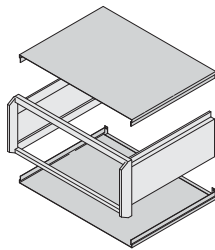


05806052

取外しできるカバーのデザ
インで内部へのアクセスが
容易

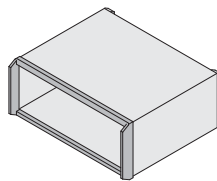


05806050

一体型ダイカスト・フレーム
の採用で強靱な構造

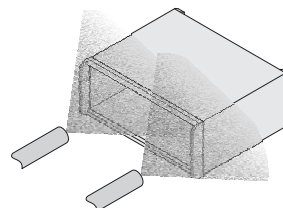


05806055

表面は粉体塗装で耐食性
に優れ、傷もつきにくい

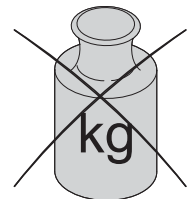


05806056

軽量

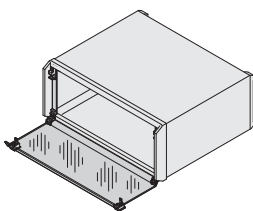


05806054

アクリル・ガラス・カバーや
キャリング・ハンドルなどの
アクセサリが豊富

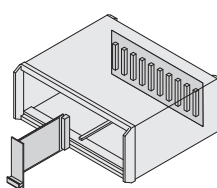


05806053

ユーロ・ボードとバックプ
レーン搭載のシステム構
成が可能

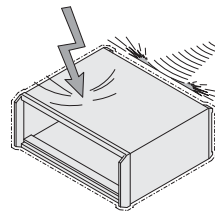

05806051

EMC仕様に対応

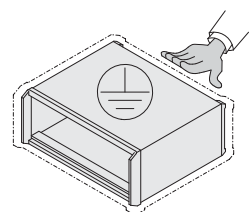

noa44075

VDEに適合した
GND/アース接続

STANDARDS

- 内寸：
IEC60297-3-101 / IEEE1101.1 ,
- 防護レベル：
IP20 , IEC60529
- EMCシールド性能試験：
VG95373 part15

- 保護接地/アース接続：
DIN EN 50178 / VDE 0160
DIN EN 60950 / VDE 0805
DIN EN 61010-1 / VDE 0411 part 1
DIN EN 61010-1A2 / VDE 0411 part 1/A1

デスクトップケース - Propac PRO

概要

システム部品搭載または汎用エレクトロニクス・システム用アルミ製ケース

- フロントとリアは対称で同じデザイン
- 基本構成で高いEMC シールド性能を持つ
- コンパクト・システムに適合する豊富なアクセサリ
- コンパックPRO と内部の実装構造は互換性を持つ



デスクトップケース

- 完成品ケース（組立て済み）
 - 内部実装は19" システムに適合
 - シールド仕様およびシールド無し仕様
 - サイズ：3 U および 6 U




05809003 05806003

ケース

- 個々のコンポーネントまたは19インチコンポーネント（IEC60297）の基礎としての組み立て済みケース
- 基本バージョンから基本レベルのシールド、後付け可能な拡張EMCシールド
- サイズ：2U, 3U, 4Uおよび6U
- チップアップキャリングハンドル用に3Uおよび4Uケースを用意

アクセサリ

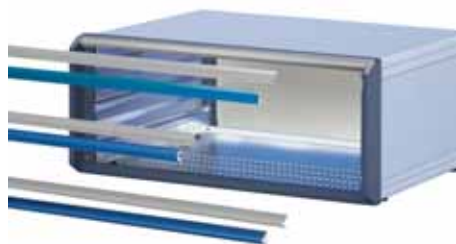

05809002

概要 5.44

プロパックPRO

完成品ケース・キット
3, 6U, シールド無し
シールド仕様 5.46

ケース 2, 3U 5.50

ケース 4, 6U 5.51

持運び用 ハンドルケース
3, 4U 5.52

寸法 5.53

EMCシールドディング 5.55

アクセサリ

フロントパネル 5.54

リアパネル 5.55

デザインエレメント 5.58

カバー 5.59

ハンドル 5.60

エアフィルタ 5.61

フード 5.62

マウンティングプレート 5.64

GND/アースキット 5.65

ケーブルホルダー 5.65

水平レールの取付け位置 5.66

水平レール 5.67

ネジ切りインサート 5.68

Zレール, フラットレール 5.69

分割キット 5.70

水平実装キット 5.71

脚 5.72

ガイドレールおよびESD 5.73

クリップ 5.73

分割板 5.75


エアバッフル 5.75

デスクトップケース - Propac PRO

完成品ケースキット, EMCシールド



3 U

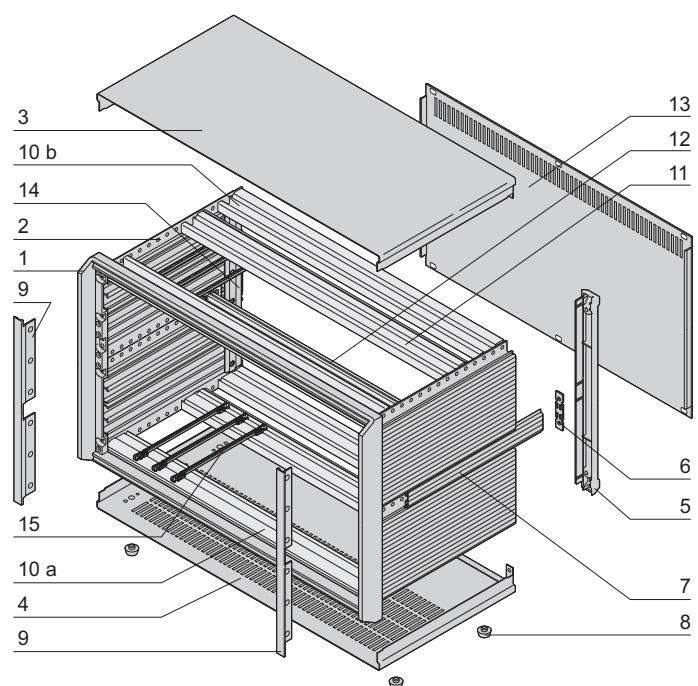

最大収納奥行き = D-45

(寸法: フロントパネル - リアパネル間)



- デスクトップケース, IEC60297-3-101に基づくプラグインユニットなど19"システム搭載用に構成されたケース・キット
- ベースカバーの換気スリット付き
- リア・パネルに換気スリット付き

納品構成 (キット品, 番号1-7, 9 および10は組立て済み)


番号	数		品名
	3U	6U	
1	1	1	フレーム, アルミ, ダイカスト, 粉体塗装 RAL7016
2	2	4	サイドパネル, アルミ押し出し成形, 粉体塗装 RAL9006 EMCガスケット付き
3	1	1	カバープレート, Al, 1 mm, 内側: 導通表面処理 外装: 粉体塗装, RAL9006 GND/アース接続端子付き
4	1	1	ベースプレート, Al, 1mm, 内側: 導通表面処理 外装: 粉体塗装, RAL9006 GND/アース接続端子付き, 4列換気スリット付き
5	2	2	脚, リアパネル用, ABS, RAL7016, UL 94 V-0 ケースが垂直位置で使用されている場合は足として使用できます
6	-	2	アダプタブラケット(6Uのみ)
7	-	2	カバートリム, サイドパネル用 アルミ押し出し成形, 粉体塗装, RAL9006
8	4	4	ケース脚, すべり止め付き, PC, 黒, UL 94 V-0
9	2	2	側面カバー, アルミ押し出し成形, 外装: 塗装 RAL7016, EMCテキスタイルガスケット付き
10a	2	2	水平レール: アルミ押し出し成形, ネジ切りインサート付き EMCコンタクトストリップ, フロントパネル - 水平レール - カバープレート間のコンタクト
10b	2	2	水平レール: アルミ押し出し成形, ネジ切りインサート付き St, M2.5, EMCコンタクトストリップ, リアパネル - 水平レール - カバープレート間のコンタクト
11	2	2	センタ水平レール, トップ/ボトム: アルミ押し出し成形 端面は素地, 導通あり, ネジ切りインサート: St, PBT, UL 94 V-0 (バックプレーン取付け用, 添付品)
12	-	1	センタ水平レール: アルミ押し出し成形, アルマイト 端面は素地, 導通あり, ネジ切りインサート: St, M2.5, 2本, 絶縁板: PBT, UL 94 V-0, 2本
13	1	1	リアパネル, 換気スリット付き, Al, 2.5 mm, アルマイト EMCテキスタイルガスケット付き
14	2	2	EMCサポートカバー, アルミ押し出し成形 EMCテキスタイルガスケット付き
15	10/ 20	10/ 20	ガイドレール, ボード奥行き160mm用, PBT, UL 94 V-0, 28/42 HP 10本 63/84 HP 20本
16	1	1	GND/アース接続キット
17	1	1	組立て部品キット

デスクトップケース - Propac PRO

完成品ケースキット, EMCシールド

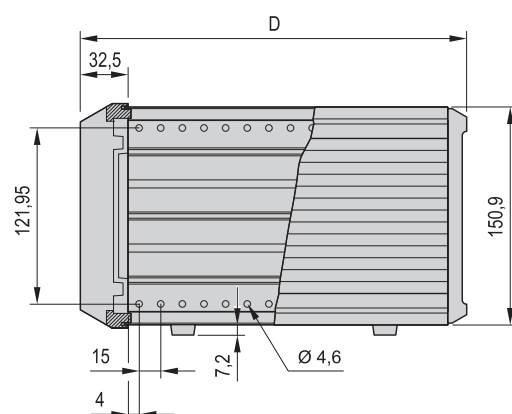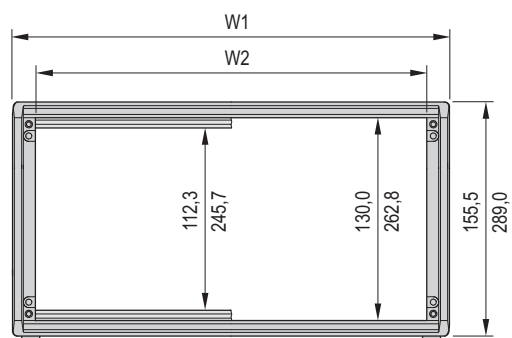

3 U

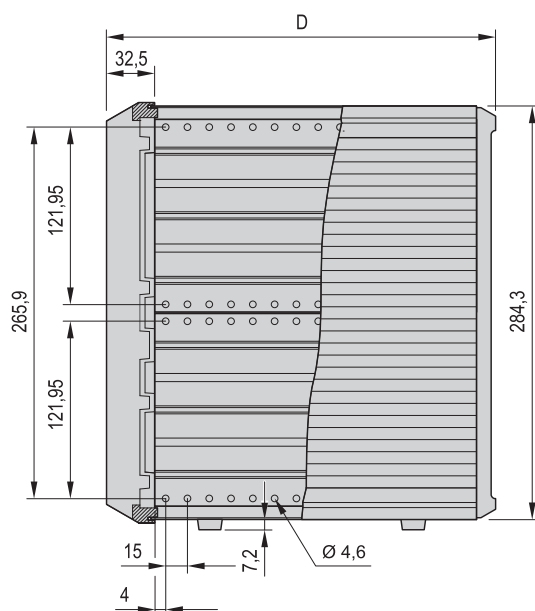

6 U

ORDER INFORMATION

有効幅		幅	奥行き	高さ	品 番
W2	W2	W1	D		
HP	mm	mm	mm	U	
28	147.3	185.9	266	3	24576-101
28	147.3	185.9	326	3	24576-102
42	218.4	257	266	3	24576-103
42	218.4	257	326	3	24576-104
42	218.4	257	386	3	24576-105
63	325.1	363.7	266	3	24576-106
63	325.1	363.7	326	3	24576-107
63	325.1	363.7	386	3	24576-108
84	431.8	470.3	266	3	24576-109
84	431.8	470.3	326	3	24576-110
84	431.8	470.3	386	3	24576-111
84	431.8	470.3	446	3	24576-112
84	431.8	470.3	506	3	24576-113
84	431.8	470.3	326	6	24576-121
84	431.8	470.3	446	6	24576-122

NOTE


- サイド・パネルの寸法はページ5.53参照

デスクトップケース - Propac PRO

COMPLETE CASES, UNSHIELDED



3 U

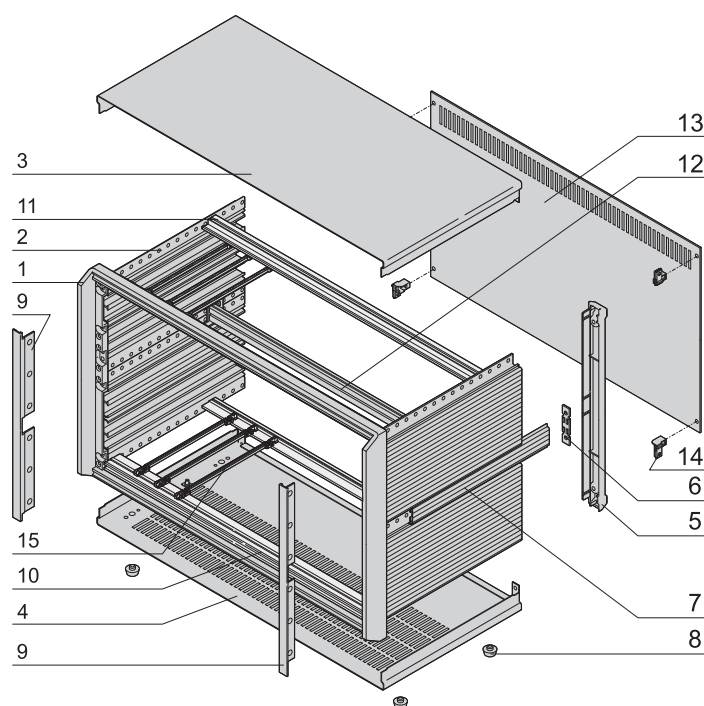

最大収納奥行き = D-45

(寸法: フロントパネル - リアパネル間)

・デスクトップ・ケース, IEC60297-3-101に基づくプラグインユニットなど19" システム搭載用に構成されたケース・キット

・ベースカバーの換気スリット付き



・リアパネルに換気スリット付き

納品構成(番号 1-7, 9および10は組立て済み)

番号	数		品名
	3U	6U	
1	1	1	フレーム, アルミ, ダイカスト, 粉体塗装 RAL7016
2	2	4	サイドパネル, アルミ押し成形, 粉体塗装 RAL 9006
3	1	1	カバープレート, Al, 1mm, 内側: 導通表面処理, 外装: 粉体塗装, RAL9006 GND/アース接続端子付き
4	1	1	ベースプレート, Al, 1mm, 内側: 導通表面処理 外装: 粉体塗装, RAL9006 GND/アース接続端子付き, 4列換気スリット付き
5	2	2	脚, リアパネル用, ABS, RAL7016, UL 94 V-0 ケースが垂直位置で使用されている場合は足として使用できます
6	-	2	アダプタブラケット(6Uのみ)
7	-	2	カバートリム, サイドパネル用, アルミ押し成形 粉体塗装 RAL9006
8	4	4	ケース脚, すべり止め付き, PC, 黒, UL 94 V-0
9	2	2	側面カバー, アルミ押し成形 外装: 塗装, RAL7016 EMCシール付き(テキスタイル)
10	2	2	水平レール, アルミ押し成形, ネジ切りインサート St, M2.5
11	2	2	センタ水平レール, トップ/ボトム: アルミ押し成形 ネジ切りインサート付き: St, M2.5 絶縁板, PBT, UL 94 V-0(バックプレーン取付け用, 添付品)
12	-	1	センタ水平レール: アルミ押し成形, アルマイト 端面は素地, 導通あり, ネジ切りインサート: St, M2.5, 2本, 絶縁板: PBT, UL 94 V-0, 2本
13	1	1	リアパネル, 換気スリット付き, Al, アルマイト 2mm: 28/48/63HP, 2.5mm: 84HP
14	4	4	サポートカバー, アルミ押し成形
15	10/ 20	10/ 20	ガイドレール, ボード奥行き160mm用, PBT, UL 94 V-0, 28/42 HP10本, 63/84 HP20本
16	1	1	GND/アース接続キット
17	1	1	組立て部品キット

デスクトップケース - Propac PRO

完成品ケースキット, EMCシールドなし

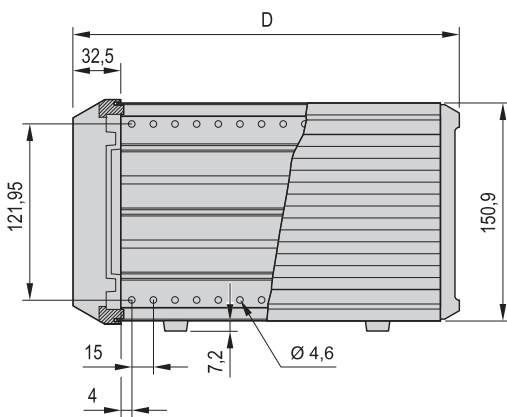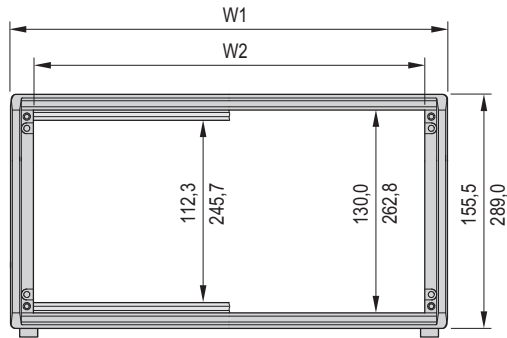

品番および発注のための情報

有効幅 W2 HP	幅 W2 mm	幅 W1 mm	奥行き D mm	高さ U	品番
28	147.3	185.9	266	3	24576-001
28	147.3	185.9	326	3	24576-002
42	218.4	257	266	3	24576-003
42	218.4	257	326	3	24576-004
42	218.4	257	386	3	24576-005
63	325.1	363.7	266	3	24576-006
63	325.1	363.7	326	3	24576-007
63	325.1	363.7	386	3	24576-008
84	431.8	470.3	266	3	24576-009
84	431.8	470.3	326	3	24576-010
84	431.8	470.3	386	3	24576-011
84	431.8	470.3	446	3	24576-012
84	431.8	470.3	506	3	24576-013
84	431.8	470.3	326	6	24576-021
84	431.8	470.3	446	6	24576-022

最大収納奥行き = D-45


(寸法: フロントパネル - リアパネル間)

panel see from page 5.53

NOTE

- ・ サイドパネルの寸法はページ5.53参照

3 U

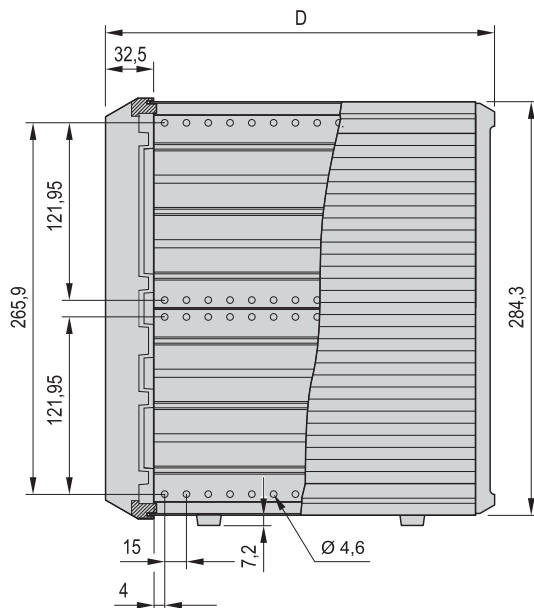


6 U

デスクトップケース - Propac PRO


ケース, 2Uおよび3U



05806001

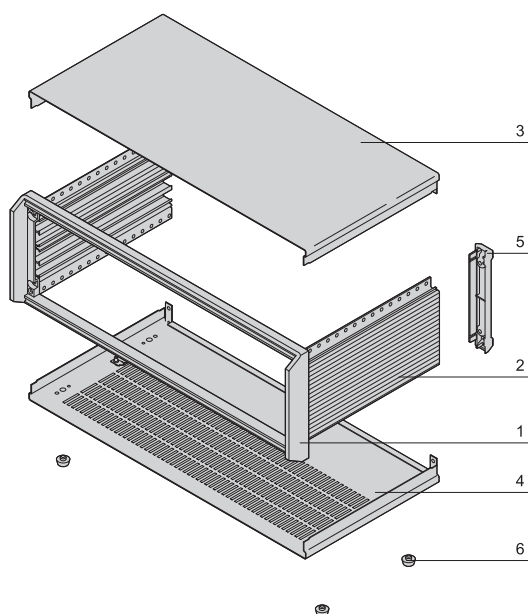


05806057

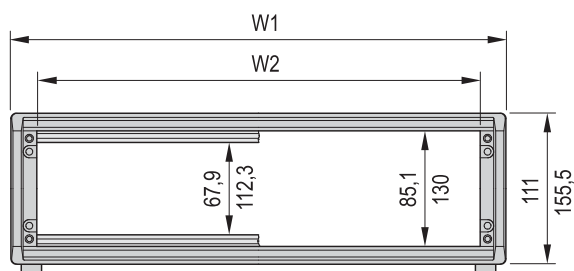

05806077

Cross-section 2 U, 3 U

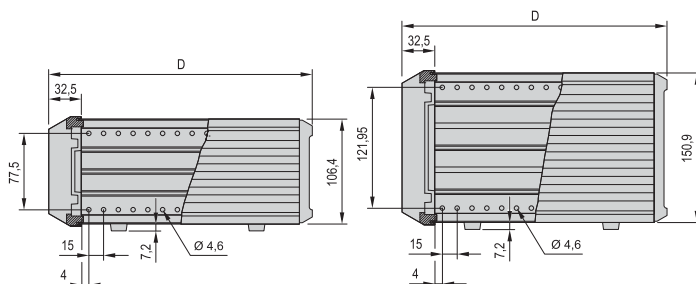

05806059

05806060

2 U

3 U

- デスクトップ・ケース, 個別部品組み立て用キット, 内部寸法は IEC60297-3-101に基づくプラグイン, ユニットなど19" システム ム搭載に適合。

- ベースカバーの換気スリット付き

- ボード奥行き: 160mm, 220mm, 280mmおよび340mmに対応

納品構成 (キット品, 番号1 - 5 は組立て済み)

番号	数	品番
1	1	フレーム, アルミ, ダイカスト, 粉体塗装 RAL7016
2	2	サイドパネルI, アルミ押し出し成形, 粉体塗装 RAL9006
3	1	カバー・プレート, Al, 1 mm, 内側: 導通表面処理 外装: 粉体塗装 RAL9006 GND/アース接続端子付き
4	1	ベースプレート, Al, 1 mm, 内側: 導通表面処理 外装: 粉体塗装 RAL9006 GND/アース接続端子付き, 4 列換気スリット付き
5	2	脚, リアパネル用, ABS, RAL7016, UL 94 V-0 ケースが垂直位置で使用されている場合は足として使用できます
6	4	ケース脚, すべり止め付き, PC, 黒, UL 94 V-0
7	1	組立て部品キット

品番および発注のための情報

有効幅	幅	奥行	2U	3U
W2	W1	D	品番	品番
HP	mm	mm		
28	147.3	185.9	266	14576-101
28	147.3	185.9	326	14576-103
42	218.4	257	266	14576-021 14576-121
42	218.4	257	326	14576-023 14576-123
42	218.4	257	386	14576-125
63	325.1	363.7	266	14576-041 14576-141
63	325.1	363.7	326	14576-043 14576-143
63	325.1	363.7	386	14576-045 14576-145
84	431.8	470.3	266	14576-161
84	431.8	470.3	326	14576-163
84	431.8	470.3	386	14576-165
84	431.8	470.3	446	14576-167
84	431.8	470.3	506	14576-169

アクセサリ

GND/アースキットCuワイヤー1.5 mm 2、PVCスリーブ、グリーン/イエロー、リンクサイドパネル、ベース、カバーおよびリアパネル、PU 1個 **21102-001**

最大収納奥行き = D-45

(寸法: フロントパネル - リアパネル間)

NOTE


- ケース、チップアップキャリングハンドル用サイドパネル付き3U 5.52ページを参照
- 寸法図5.48参照
- 寸法図サイドパネル、5.53ページを参照

デスクトップケース - Propac PRO


ケース, 4Uおよび6U




05806003

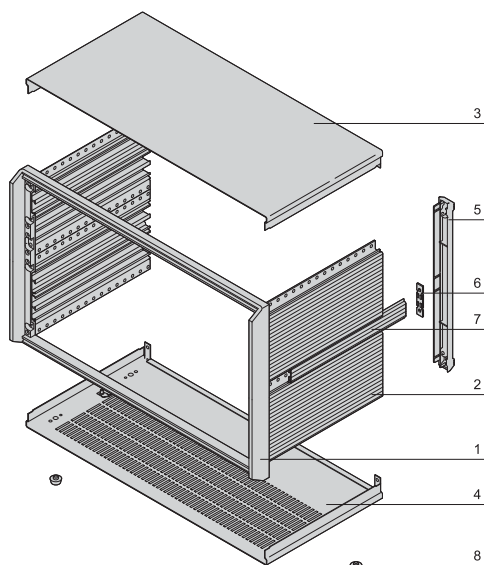

05806058

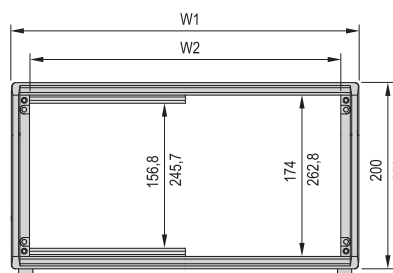

05806078

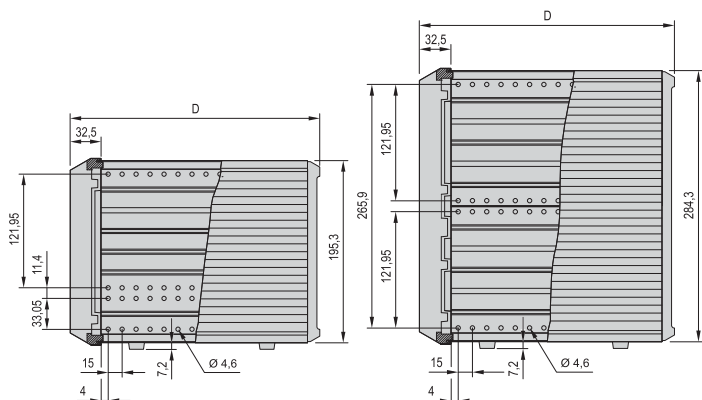

4U

6U

- デスクトップケース, 個別部品組み立て用キット, 内部寸法は IEC60297-3-101に基づくプラグイン, ユニットなど19" システム搭載に適合
- ベースカバーの換気スリット付き
- ボード奥行き: 160mm, 220mm, 280mmおよび340mmに対応

納品構成 (キット品, 番号1 - 6 組立て済み)

番号	数		品名
	4U	6U	
1	1	1	フレーム, アルミ, ダイカスト, 粉体塗装 RAL7016
2	2	4	サイドパネル, アルミ押し成形, 粉体塗装 RAL9006
3	1	1	カバープレート, Al, 1mm, 内面: 導通仕上げ 外装: 粉体塗装 RAL9006 GND/アース接続端子付き
4	1	1	ベースプレート, Al, 1mm, 内面: 導通仕上げ, 外装: 粉体塗装 RAL9006 GND/アース接続端子付き, 4列換気スリット付き
5	2	2	脚, リアパネル用, ABS, RAL7016, UL 94 V-0 ケースが垂直位置で使用されている場合は足として使用できます
6	—	2	アダプタブラケット, I
7	2	2	カバートリム, サイドパネル用, アルミ押し成形, 粉体塗装 RAL9006
8	4	4	ケース脚, すべり止め付き, PC, 黒, UL 94 V-0
9	1	1	組立て部品キット

品番および発注のための情報

有効幅 W2 HP	幅 W2 mm	幅 W1 mm	奥行き D mm	4U 品番	6U 品番
42	218.4	257	266	14576-221	—
42	218.4	257	326	14576-223	—
63	325.1	363.7	266	14576-241	—
63	325.1	363.7	326	14576-243	—
63	325.1	363.7	386	14576-245	—
63	325.1	363.7	446	14576-247	—
84	431.8	470.3	326	—	14576-463
84	431.8	470.3	386	14576-265	14576-465
84	431.8	470.3	446	14576-267	14576-467
84	431.8	470.3	506	14576-269	14576-469

Accessories

GND/アースキットCuワイヤー1.5 mm 2、PVCスリーブ、
グリーン/イエロー、リンクサイドパネル、ベース、カバー
およびリアパネル、PU 1個 **21102-001**

最大収納奥行き = D-45

(寸法: フロントパネル - リアパネル間)

NOTE


- ケース、チップアップキャリングハンドル用サイドパネル付き4U
5.52ページを参照
- 寸法図サイドパネル、5.53ページを参照

デスクトップケース - Propac PRO


キャリングハンドル用の穴が開いている3Uおよび4Uケース




05812006

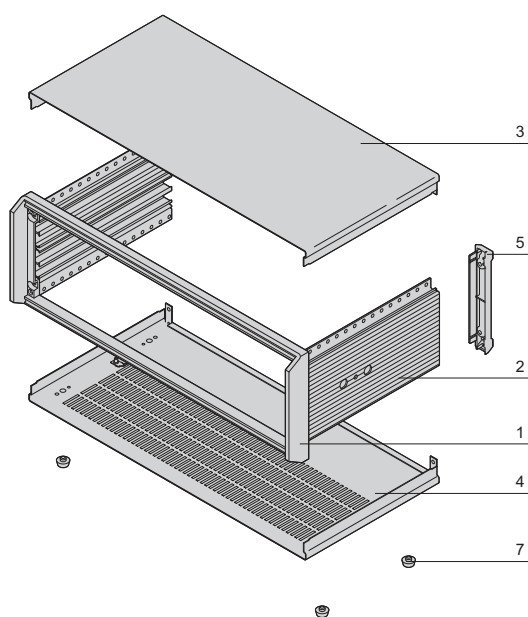

05812050

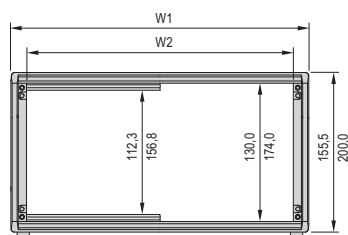

05812051

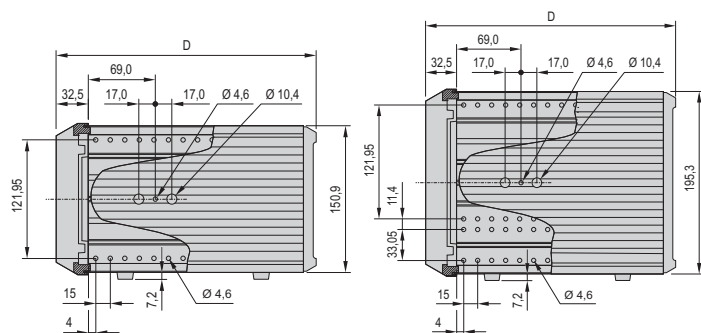

05812052

05812053

3 U

4 U

• デスクトップ・ケース、個別部品組み立て用キット、内部寸法は IEC60297-3-101に基づくプラグイン、ユニットなど19" システムに搭載に適合。

• ベースカバーの換気スリット付き

• GND/アース用端子付き

納品構成 (キット、アイテム1~6が装着されている)

番号	数	品 番
	3U	4U
1	1	1
2	2	4
3	1	1
4	1	1
5	2	2
6	—	2
7	4	4
8	1	1

品番および発注のための情報

有効幅	幅	奥行	3U	4U
W2	W2	W1	D	品 番
HP	mm	mm	mm	品 番
42	218.4	257.0	326	14577-123
42	218.4	257.0	386	14577-125
63	325.1	363.7	326	14577-143
63	325.1	363.7	386	14577-145
84	431.8	470.3	326	14577-163
84	431.8	470.3	386	14577-165

アクセサリ

GND/アースキットCuワイヤー1.5 mm 2、PVCスリーブ、グリーン/イエロー、リンクサイドパネル、ベース、カバーおよびリアパネル、PU 1個 **21102-001**

42HPケース幅用PU1キット用キャリングハンドル **24576-071**

63HPケース幅用PU1キット用キャリングハンドル **24576-072**

84HPケース幅用PU1キット用キャリングハンドル **24576-073**


NOTE

- 寸法図5.48参照
- 寸法図サイドパネル、5.53ページを参照

デスクトップケース - Propac PRO


寸法

サイドパネル 2U, 押し出し成形

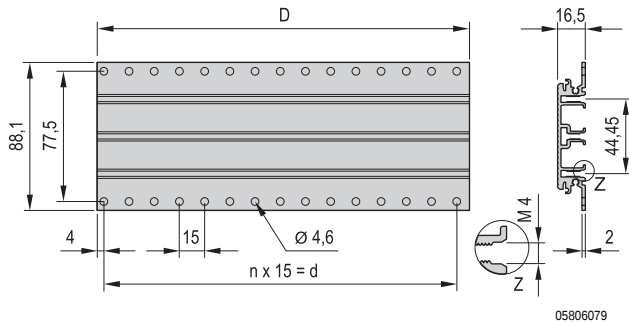


05806079

サイドパネル 3U, 押し出し成形

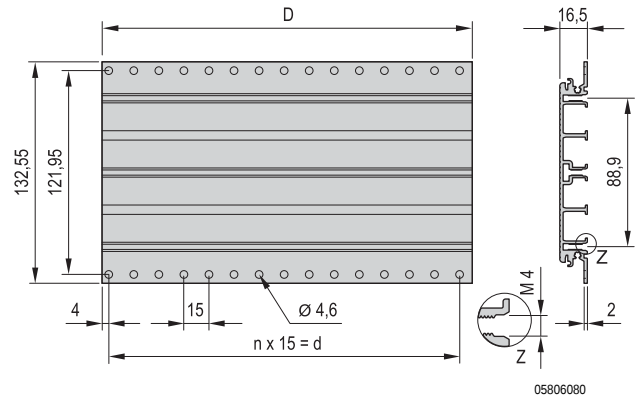


05806080

サイドパネル 4U, 右, 押し出し成形

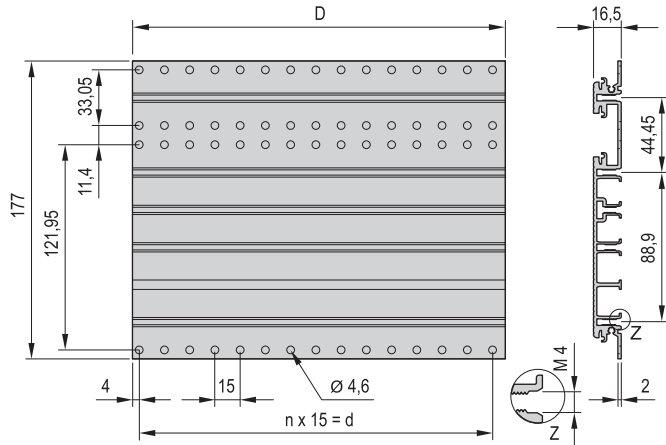


05806081

サイドパネル 4U, 左, 押し出し成形

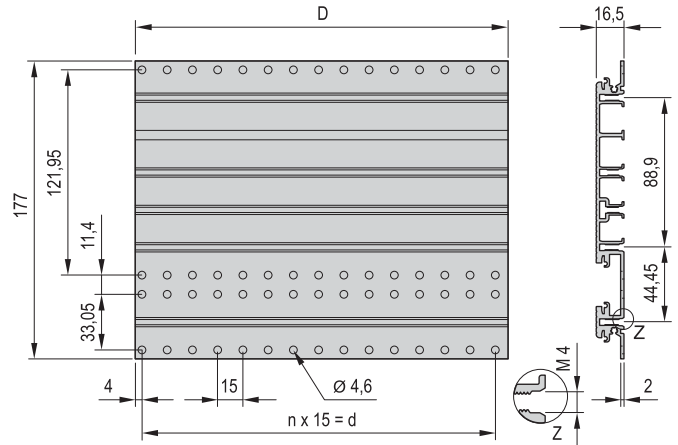

05806082

サイドパネル, 6U, 押し出し成形

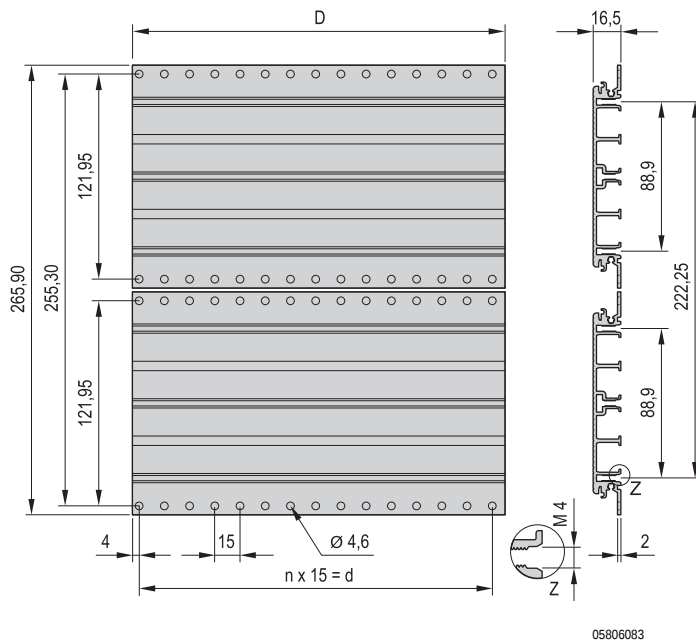

05806083


寸法表

ケース 奥行	D	d	n
mm	mm	mm	
266	221.6	210	14
326	281.6	270	18
386	341.6	330	22
446	401.6	390	26
506	461.6	450	30

Note

ケース6Uのサイドパネルは2個の3U押し出しサイドパネルで構成されています


水平レール付きサイドパネル

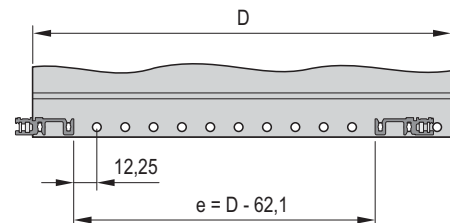

05806107

デスクトップケース - Propac PRO

全幅フロント・パネル，シールド無し

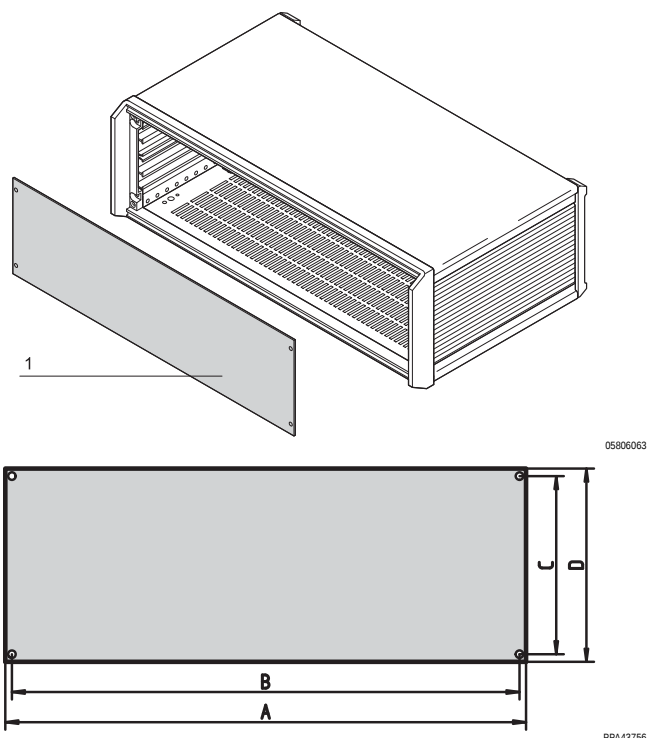

納品構成


番号	数	品名
1	1	全幅フロント・パネル Al, 2mm (84 HP : 2.5mm), アルマイト, 切断面は素地
2	1	組立て部品キット

品番および発注のための情報

ケース高さ U	ケース幅 HP	A mm	B mm	C mm	D mm	品番
2	42	238.7	230.0	74.0	84.0	20850-128
2	63	345.4	336.7	74.0	84.0	20850-129
2	84	452.0	443.3	74.0	84.0	20850-130
3	28	167.6	158.9	118.5	128.5	20850-134
3	42	238.7	230.0	118.5	128.5	20850-135
3	63	345.4	336.7	118.5	128.5	20850-136
3	84	452.0	443.3	118.5	128.5	20850-137
4	42	238.7	230.0	162.9	172.9	20850-142
4	63	345.4	336.7	162.9	172.9	20850-143
4	84	452.0	443.3	162.9	172.9	20850-144
6	84	452.0	443.3	251.8	261.8	20850-158

・ EMCフロントパネルはページ7.7参照

フロントパネル 1U, 4Uケース用, シールド無し

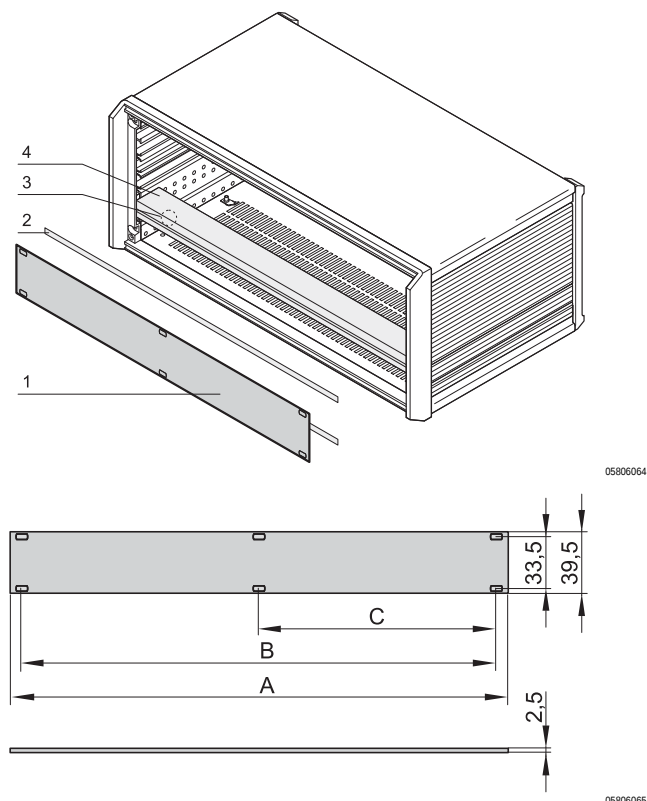

DELIVERY COMPRISES

番号	数	品番
1	1	フロントパネル, Al, 2.5mm, 表面: アルマイト 裏面: クロメイト

品番および発注のための情報

幅 HP	A mm	B mm	C mm	フロントパネル 品番
28	141.9	127.0	—	20850-423
42	213.0	198.1	101.6	20850-424
63	319.7	304.8	157.5	20850-425
84	426.4	411.5	203.2	20850-426

NOTE


・ 番号 2, 3および4は別途ご発注ください

幅 HP	番号2 EMC コンタクトストリップ フロントパネル 水平レール バック10本	番号3 EMC3 ガスケットキット品 水平レール間 1 キット	番号4 水平レール タイプH-KD type H-KD, 1 本 (SPQ 10) ¹⁾
28	品番 24560-229	品番 24562-528	品番 34560-228
42	24560-231	24562-542	34560-242
63	24560-233	24562-563	34560-263
84	24560-235	24562-584	34560-284


1) SPQ(標準梱包数標準梱包数):品番は個数1 本を示します。標準梱包数 (SPQ) 単位でのご発注をお願いいたします。

デスクトップケース - Propac PRO

リアパネル、換気スリット付き

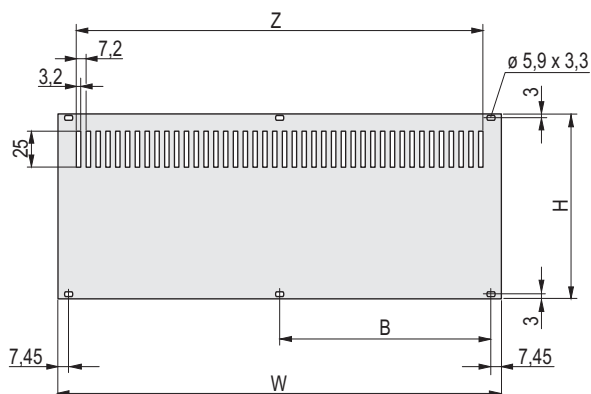


01802055

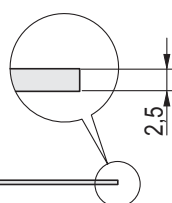

01804050

Unshielded

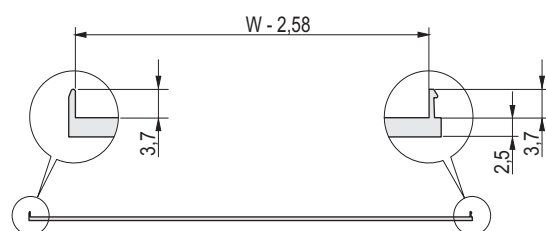

01802055

Shieldable

- 2タイプあります：シールド無し仕様：Al, 2.5 mm, およびシールド対応：アルミ押し出し成形, (EMCテキスタイル・EMC ガスケットを追加可能)

- 水平レール（トップ/ボトム）に取付け

納品構成

idescent green chromated;

番号	数	品名
1	1	リアパネル, Al, 2.5mm, フロント: アルマイト, リア: クロメイト, グリーンシールド無し仕様またはシールドEMCガスケット) 対応


ORDER INFORMATION

高さ U	H mm	幅 HP	W mm	B mm	h mm	シールド無し 品番	シールド対応 品番
2	84	28	141.9	—	78	30849-007	20848-679
2	84	42	213	101.6	78	30849-014	20848-680
2	84	63	319.7	157.5	78	30849-015	20848-681
2	84	84	426.4	208.3	78	30849-016	20848-682
3	128.4	28	141.9	—	122.4	30849-008	20848-633
3	128.4	42	213	101.6	122.4	30849-021	20848-634
3	128.4	63	319.7	157.5	122.4	30849-022	20848-635
3	128.4	84	426.4	208.3	122.4	30849-023	20848-636
4	172.9	28	141.9	—	166.9	30849-009	20848-656
4	172.9	42	213	101.6	166.9	30849-028	20848-657
4	172.9	63	319.7	157.5	166.9	30849-029	20848-658
4	172.9	84	426.4	208.3	166.9	30849-030	20848-659
6	261.8	28	141.9	—	255.8	30849-010	20848-640
6	261.8	42	213	101.6	255.8	30849-035	20848-641
6	261.8	63	319.7	157.5	255.8	30849-036	20848-642
6	261.8	84	426.4	208.3	255.8	30849-037	20848-643

- EMCテキスタイルガスケット別途ご注文ください
- 組立て部品キットはフロントパネル, ページ5.65参照
- 水平レールは5.67ページを参照
- 組み立て部品は6.63ページを参照

zontal rail see page 5.65

TEXTILE EMC GASKET

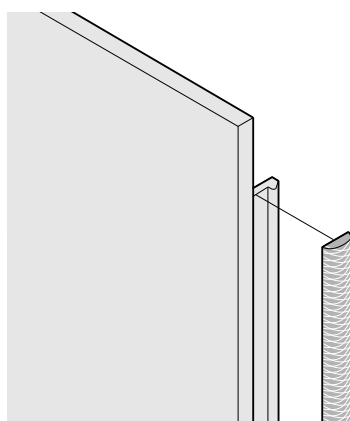

04602054

- フロントパネル用EMCテキスタイル・ガスケット, パネルの右側に取付けます。

- 使用温度範囲: -40 ~ +70

納品構成 (キット品)


番号	数	品名
1	10/100	EMCガスケット, コア材: フォーム, スリーブ: CuNiコーティング・テキスタイル

ORDER INFORMATION

高さ U	高さ mm	数/キット pieces	品名
2	52	10	21101-857
3	97	100	21101-854
3	97	10	21101-853
4	142	10	21101-858
6	232	100	21101-856
6	232	10	21101-855

デスクトップケース - Propac PRO

全幅リアパネル，シールド無し

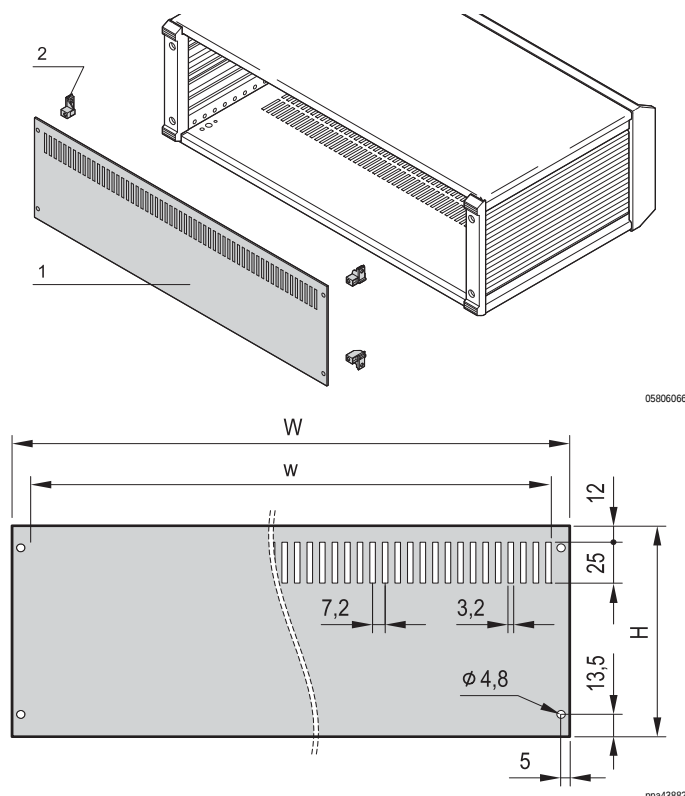

- ケースの左右にサポートブラケットを取付けて固定します。
- 2タイプあります：換気スリット付き，換気スリット無し


納品構成

番号	数	品名
1	1	全幅リアパネル，Al，アルマイト，切断面は素地 28，42，63HP = 2 mm 84HP = 2.5mm
2	4	サポートブラケット，垂鉛ダイカスト
3	1	組立て部品キット

品番および発注のための情報

高さ	H	幅 W	w	換気スリット 付き 品番	換気スリット 無し 品番
U	mm	HP	mm	mm	
2	84	42	213	190	24576-144 24576-044
2	84	63	320	298	24576-145 24576-045
2	84	84	426	406	24576-146 24576-046
3	128.5	28	142	118	24576-147 24576-047
3	128.5	42	213	190	24576-148 24576-048
3	128.5	63	320	298	24576-149 24576-049
3	128.5	84	426	406	24576-150 24576-050
4	172.9	42	213	190	24576-152 24576-052
4	172.9	63	320	298	24576-153 24576-053
4	172.9	84	426	406	24576-154 24576-054
6	261.8	84	426	406	24576-158 24576-058

全幅リアパネル，シールド仕様

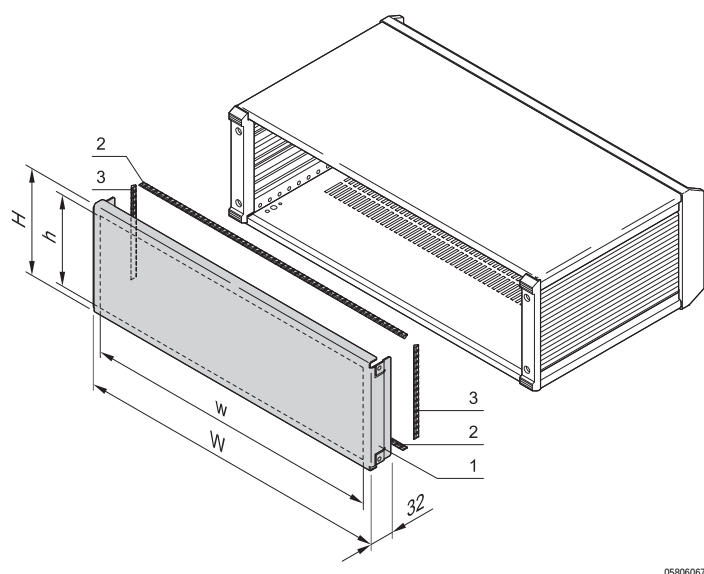

- ケースの左右 両サイドで固定します。
- 換気スリット無し

納品構成


番号	数	品名
1	1	全幅EMCリアパネル，Al 1.5mm，クリアクロメイト GND/アース接続端子付き(6.3mm ファストン端子)
2	2	EMCガスケット，トップ/ボトム取付け用 コア：フォーム スリーブ：CuNi コーティングテキスタイル
3	2	EMCガスケット，両サイド取付け用 コア：フォーム スリーブ：CuNi コーティングテキスタイル
4	1	組立て部品キット

品番および発注のための情報

高さ	H	高さ h	幅 W		w	品 番
U	mm	mm	HP	mm	mm	
2	101.5	84	42	217.9	213	24576-244
2	101.5	84	63	324.6	319.7	24576-245
3	146	128.4	28	146.8	141.9	24576-247
3	146	128.4	42	217.9	213	24576-248
3	146	128.4	63	324.6	319.7	24576-249
3	146	128.4	84	431.3	426.4	24576-250
4	190.4	172.9	42	217.9	213	24576-252
4	190.4	172.9	63	324.6	319.7	24576-253
4	190.4	172.9	84	431.3	426.4	24576-254
6	279.3	261.8	84	431.3	426.4	24576-258

デスクトップケース - Propac PRO

フロントパネル、ヒンジ付き、シールド仕様

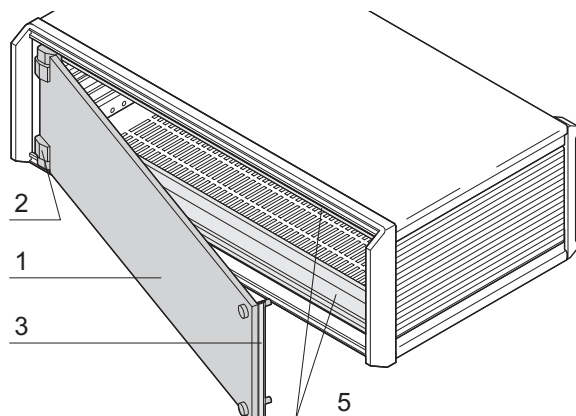

- 水平レールに取付けます。
- フロントパネル、EMCテキスタイルガasket付き
- ヒンジは左右いずれにも取付けることができます。

納品構成 (キット品)

番号	数	品名
1	1	フロントパネル、ヒンジ付き、Al, 2.5mm フロント: アルマイト, リア面: クロメイト, グリーン
2	2	ヒンジ, 亜鉛ダイカスト, クロムメッキ
3	1	EMCテキスタイルガasket, コア: フォーム スリーブ: CuNi コーティングテキスタイル
4	1	組立て部品キット

05806102

品番および発注のための情報

高さ	幅	H	h	W	w	品番
U	HP	mm	mm	mm	mm	
3	84	128.4	89.9	426.4	203.2	20848-611
6	84	261.8	223.2	426.4	203.2	20848-617


番号5, 水平レール, タイプH-VT, ヘビーデューティ
標準品1本 (SPQ (標準梱包数標準梱包数) 10本)

34560-784

NOTE


- 有効幅はヒンジの取付けによって2HP短くなります。
- 水平レール(番号5)は別途ご発注ください
- ケース内部の側面カバーが必要です。ページ5.59参照。
別途ご発注ください。

05806097

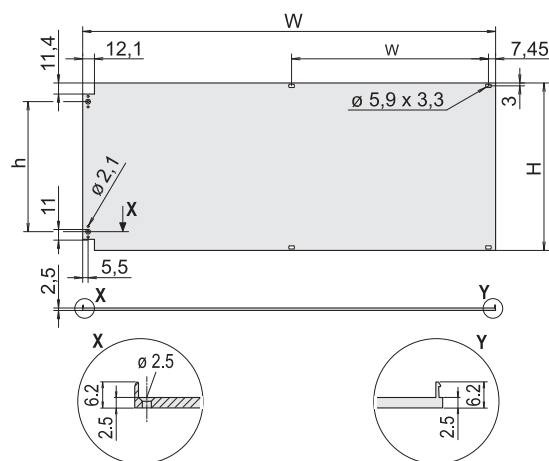

04602081

EMCサイドパネルガasket

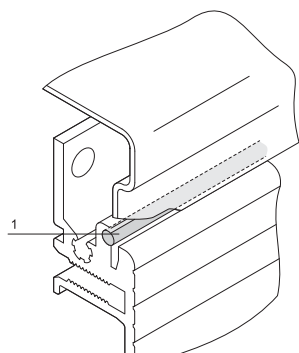

- サイドパネルとトップカバー/ベースプレートのEMCシールド用ガasket (キット品でケース1台分ガasketを含みます)

品番および発注のための情報

番号	品名	数/パック	品番
1	シールストリップ, 銀コーティング シリコン, Φ: 2.4 mm, 長さ: 2.1m	1	30850-354

05806068

デスクトップケース - Propac PRO

DESIGN ELEMENTS



05809002

•簡単に取付け・交換できます。

納品構成

数	品 名
1	デザインエレメント，アルミ押し成形，粉体塗装
1	組立て部品キット

品番および発注のための情報


品 名	幅 HP	ライトグレー RAL035 品 番	ブリリアントブルー RAL007 品 番
Form 1			
	42	20850-184	20850-299
		20850-185	20850-300
	84	20850-186	20850-301
Form 2			
	42	20850-190	20850-315
	63	20850-191	20850-316
	84	20850-192	20850-317
Form 3			
	42	20850-196	20850-331
	63	20850-197	20850-332
	84	20850-198	20850-333

NOTE

- 28 HP 幅も供給可能です。お問い合わせください。
- フロントフードと組合わせて取り付ける事はできません。

デスクトップケース - Propac PRO

TRIM, FRONT, FOR EMC SHIELDING

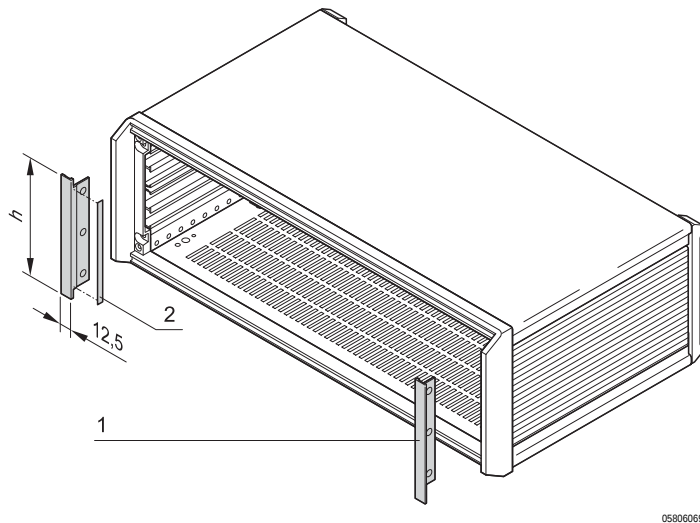

05806069

- For lateral covering of frame and for producing a continuous front with front panels and plug-in units
- Serves for lateral shielding of side panels simultaneously


納品構成 (キット品)

番号	数	品名
1	2	側面カバートリム, アルミ押し出し成形 外装塗装 RAL7016
2	1	EMCテキスタイルガスケット
3	1	組立て部品キット

品番および発注のための情報

For ケース 高さ	h	品 番
U	mm	
2	84	24576-017
3	128.5	24576-117
4	172.9	24576-217
6	261.8	24576-417

側面カバー, フロント取付け用

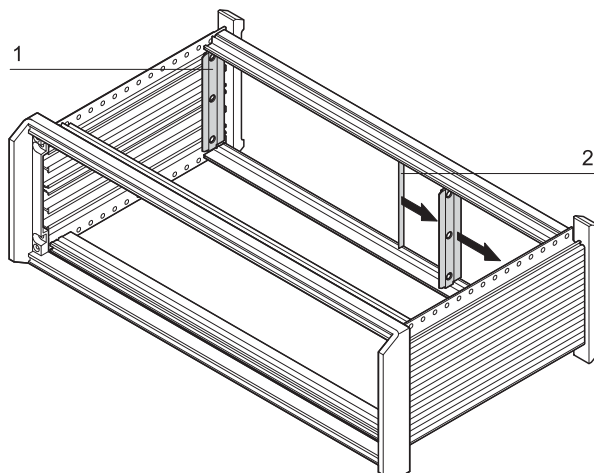

05806103

- 側面カバーをフレームに取り付けて、フロントパネルやプラグインユニットとのパネル面を整合させます。
- サイドパネルとフロントパネル面のシールドを行います。

納品構成 (キット品)


番号	数	品名
1	2	側面カバートリム, アルミ押し出し成形, 外装塗装 RAL7016
2	1	EMCテキスタイルガスケット
3	1	組立て部品キット

品番および発注のための情報

ケース 高さ	高さ	品 名
U	mm	
2	65.55	24576-018
3	110	24576-118
4	154.45	24576-218
6	243.35	24576-418

デスクトップケース - Propac PRO

TIP-UP CARRYING HANDLE

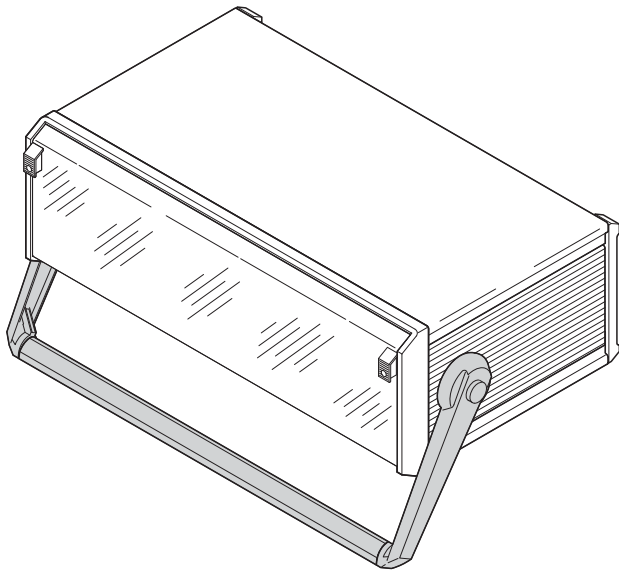

05806101

- キャリングハンドル，粉体塗装仕上げ
- チルト角度：30°
- 耐過重：20kg

納品構成 (キット品)

番号	数	品名
1	1	キャリングバー，アルミ押出し成形，粉体塗装，RAL7016
2	2	ハンドルサイド，亜鉛ダイカスト，粉体塗装，長さ：180mm
3	2	セーフティーインサート，St，1.5mm，黒
4	1	組立て部品キット，サイド・パネル取付け用


品番および発注のための情報

ケース 幅	品名
HP	
28	24576-070
42	24576-071
63	24576-072
84	24576-073

NOTE

- チルトハンドルをケースに組立て済みで出荷できます。お問い合わせください。
- チップアップキャリングハンドルの取り付けについては、用意したケース（3Uおよび4U）5.52ページを参照。

ストラップ・ハンドル

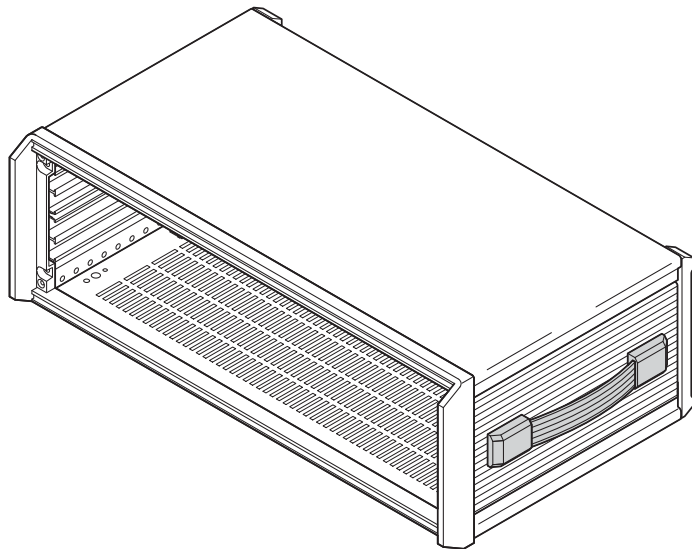

05806098

- 耐過重：20kg

納品構成 (キット品)

番号	数	品名
1	1	Band, spring steel, handle, flexible plastic, grey, RAL 7016
2	2	Cover, grey, RAL 7016
3	1	組立て部品キット

品番および発注のための情報


品名	品名
ストラップハンドル，取付け用アダプタ付き	20850-249

NOTE

- ストラップハンドルを固定するためにサイドパネルに穴を開ける必要があります。
- 穴をあけたサイドパネルはご要望に応じてご利用いただけます。
- ケース奥行き326mm以上に適用

デスクトップケース - Propac PRO

エアフィルター

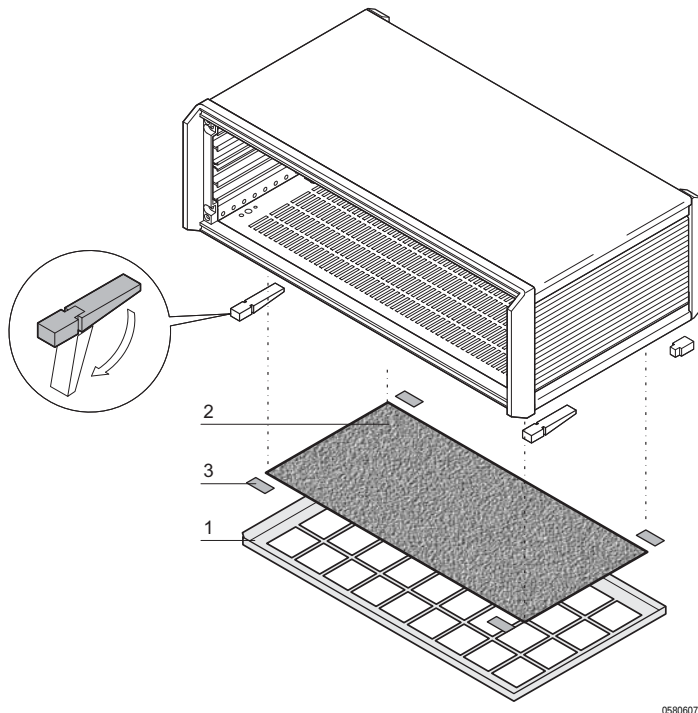

- 改造や工具無しで取付けることができます。
- フィルターの交換はケースの外から行います。
IP防護レベルは維持されます。

納品構成 (キット品)

番号	数	品名
1	1	Filter holder, Al, 1 mm powder-coated, RAL 9006
2	1	Filter mat, synthetic fibre
3	1	Velcro

ORDER INFORMATION


ケース 幅	エア フィルター	スベアフィルター マット, 1枚
HP	品 名	品 名
28	24576-093	64571-033
42	24576-094	64571-034
63	24576-095	64571-035
84	24576-096	64571-036
上げ起こし脚, プラスチック, シルバー, RAL9006 近似色, 4個		20603-001
上げ起こし脚, プラスチック, ブラックグレー, RAL7016 近似色, 4個		20603-002

NOTE

- エア吸気を最適化するため、上げ起こし脚とともに使用してください。
上げ起こし脚は別途ご発注ください。

デスクトップケース - Propac PRO

フロントフード, 3U

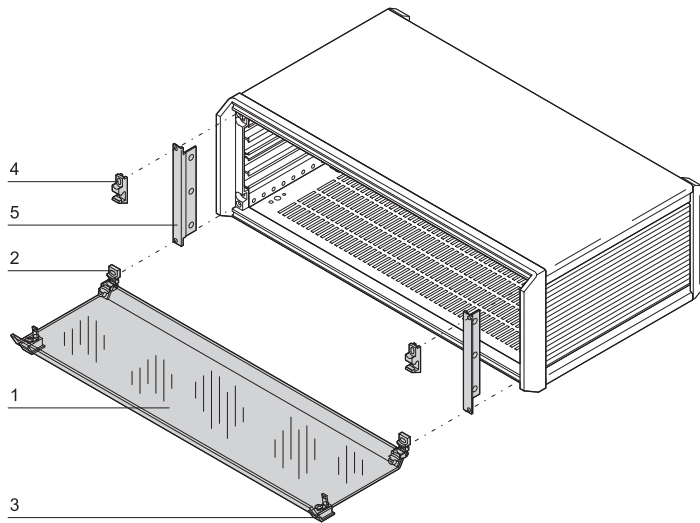

- ヒンジ付きアクリルガラスのフードで取外し可能です。
- ヒンジはトップまたはボトムに取付けます。
- キー/ロックの取付けが可能です。(最大2箇所)
- 側面カバー(番号5)はサイドパネルのEMCシールド機能を持ちます。

納品構成 (キット品)


番号	数	品名
1	1	アクリルガラスフード, PMMA, 3mm, ブルーグレーチント
2	2	ヒンジ, PC, UL94 V-0, RAL7016
3	2	ハンドル, PC, UL94 V-0, RAL7016
4	2	リチエイナ, UL94 V-0, PC, RAL7016
5	2	側面カバー, アルミ押出し成形, 外装塗装 RAL7016
6	1	組立て部品キット

品番および発注のための情報


ケース 幅	品名
HP	
28	24576-080
42	24576-081
63	24576-082
84	24576-083
キー/ロック, フロントフード用, ロックシリンダーおよび キー, 組立て部品キット, バック1キット品	60850-171
上げ起こし脚, プラスチック, シルバー, RAL9006 近似色, 2個	20603-001
上げ起こし脚, プラスチック, ブラック・グレー, RAL7016 近似色, 2個	20603-002

NOTE

- デザインエレメントと組合わせて取り付ける事はできません。
- 他のケース高さにも対応いたします。お問合せください。
- フロントフードをケースに組立て済みで出荷できます。合せください。

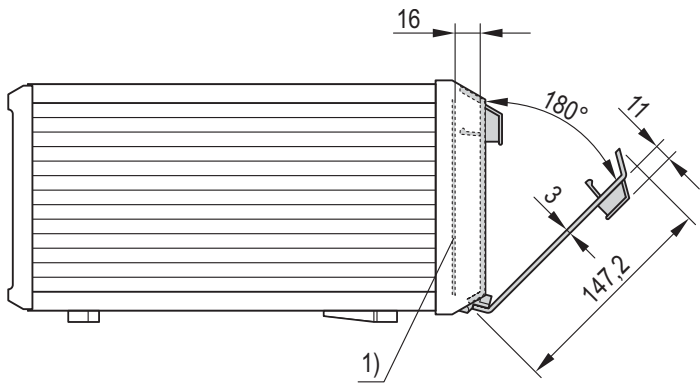


1) Front panel

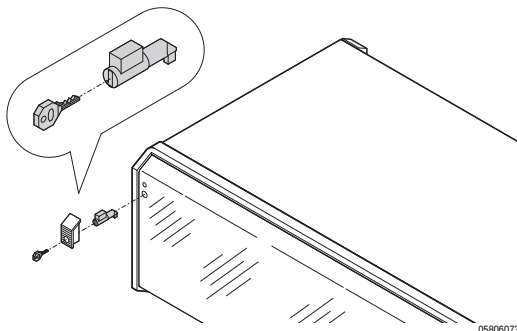

Lock for front hood

デスクトップケース - Propac PRO

リアフード用脚

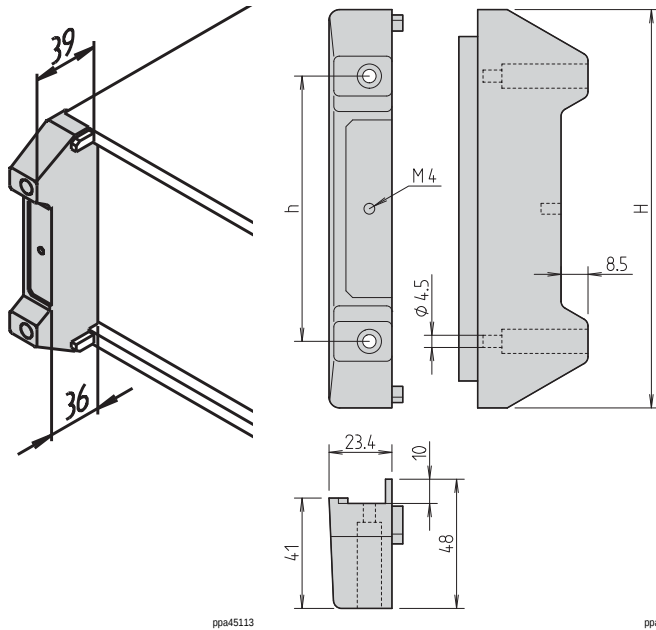

- リアパネルと固定面の間の距離を広げる
(垂直使用時)
- ケーブル配線を簡素化
- 衝撃と振動の抑制
- 後部フードの取り付けに必要


DELIVERY COMPRISES

番号	数	品名
1	2	脚、PUフォーム
1	1	組立て部品キット

品番および発注のための情報

キャビネット 高さ U	高さ H mm	品番
3	147.9	24576-393
4	192.3	24576-394

リアフード

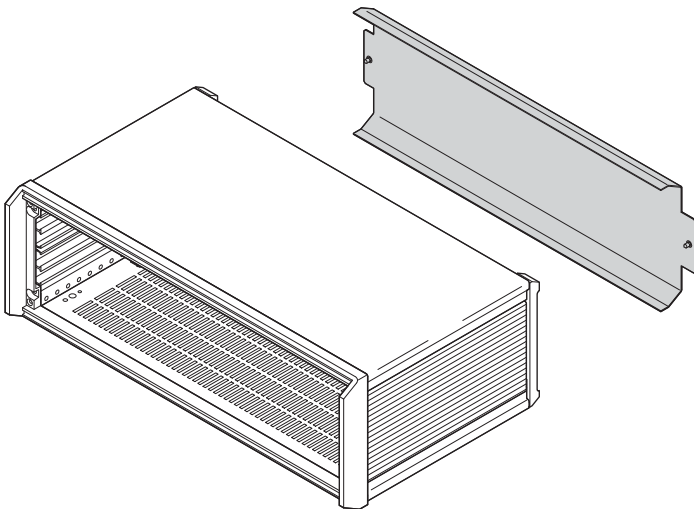

納品構成 (キット品)


番号	数	品名
1	1	フード, Al, 1mm, RAL9006, ローレットヘッドスクリュー付き
2	1	組立て部品キット

ORDER INFORMATION

高さ U	幅 HP	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	品名
3	42	246	230	213	145.9	64	24576-086
3	63	352.7	336.7	319.7	145.9	64	24576-087
3	84	459.4	443.4	426.4	145.9	64	24576-088
4	63	352.7	336.7	319.7	190.4	108.5	24576-091
4	84	459.4	443.4	426.4	190.4	108.5	24576-092
脚, リアフード用, ケース 高さ3U用, PUフォーム, 黒, バック2個							24576-393
脚, リアフード用, ケース高さ4U用, PUフォーム, 黒, バック2個							24576-394

NOTE



- リアフードの取付けにはリアフード用の脚が必要です。
別途ご注文ください。

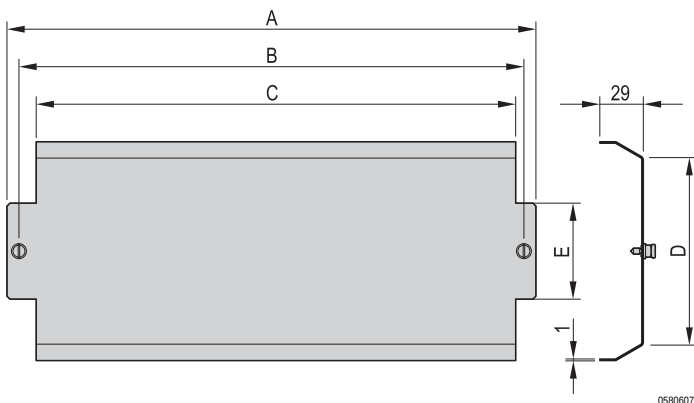


デスクトップケース - Propac PRO

マウンティングプレート

品番および発注のための情報

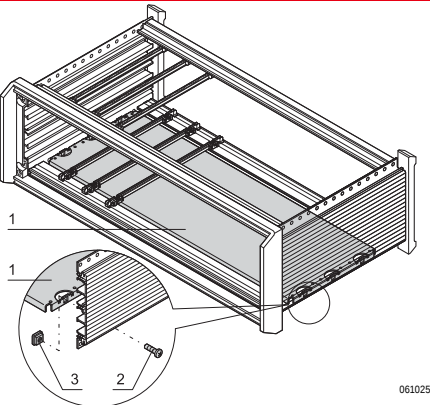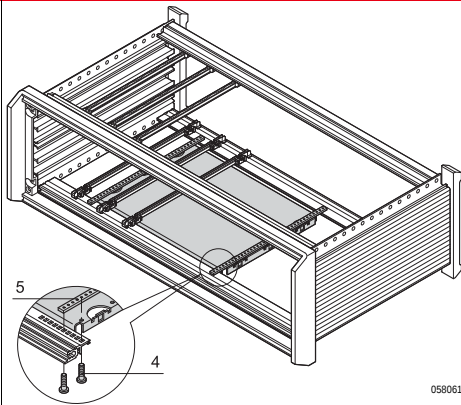			マウンティング・プレート, 重量部品収納用	
			マウンティングプレート ケース全幅用: サイドパネル間に取り付けます。 部分幅用: 片側をサイドパネル, もう一方を組立て用ストリップに固定します。 あるいは両側で組立て用ストリップに固定します。 onto 2 fixing strips	組立て用ストリップ, 部分幅用
				
			全幅用/部分幅用マウンティングプレート: Al, 1.5mm 全幅用, 取付け用部品は別途ご発注ください。	部分幅用マウンティングプレート用組立てストリップ: St, 2mm, 亜鉛メッキ, フロント/リアの水平レール 間に固定して使用します。
幅 W	W	ボード奥行き	1 piece	1 piece
HP	mm	mm		
42	217.99	160	34562-746	30840-021
42	217.99	220	34562-750	30840-033
63	324.67	160	34562-747	30840-021
63	324.67	220	34562-751	30840-033
84	431.35	160	34562-748	30840-021
84	431.35	220	34562-752	30840-033
84	431.35	340	34562-760	30840-057
組立て部品キット, マウンティングプレート用, バック 1キット品: トルクspanヘッドスクリュー M4x5, St, 亜鉛メッキ: 12個, M4x6, St, 亜鉛 メッキ: 10個, M4角ナットSt, 亜鉛メッキ: 10個			24560-184	—
組立て部品キット, 組立てストリップ用 トルクススクリュー, パンヘッド M2.5x5, St, 亜鉛メッキ, バック100個			—	24560-146

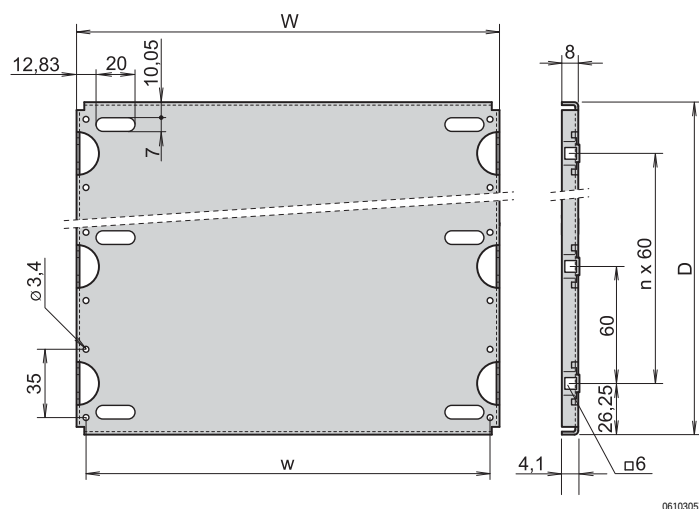

NOTE


- 角ナット (番号3) はサイドパネルへの取付けに必要です。
- 280mm奥行きにも対応いたします。お問い合わせください。
- 組立て用ストリップは部分幅のマウンティング・プレートの取付けに必要です。別途ご発注ください。
- サイドパネルの寸法および水平レールの取付け位置はページ 5.53参照。

プロバックPRO:

D = ボードPCB 長さ - 47.5mm; n=1: 160mm ボード用,
n=2: 220mm ボード用, n=4: 340mm ボード用

デスクトップケース - Propac PRO

EMCコンタクトストリップ, フロント/リアパネル - 水平レール

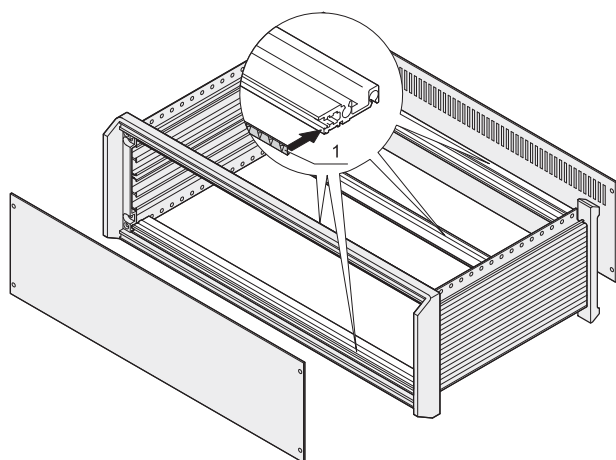

05806109

- ステンレス製のEMCガasketで、水平レールとフロントパネルまたはリアパネルのシールド用です。
- フロント/リア水平レールに使用します。


納品構成

番号	数	品名
1	10/100	EMC gasket, St, stainless

品番および発注のための情報

幅 HP	長さ mm	数/パック pieces	品名
28	131.78	10	24560-229
42	202.9	10	24560-231
63	304.5	10	24560-233
84	416.56	10	24560-235
84	416.56	100	24560-236

GND/アース接続キット

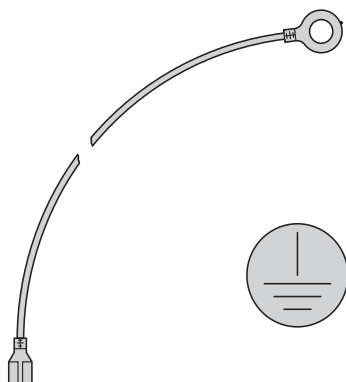


a2843284

- GND/アース接続の規格適合：
 - DIN EN 50178/VDE 0160
 - DIN EN 60950/VDE 0805
 - DIN EN 61010-1/VDE 0411 part 1
 - DIN EN 61010-1A2/VDE 0411 part 1A1
- VDE 試験済み


品番および発注のための情報

品名	品番
GND/アース接続キット, 銅撚線, 1.5mm ² , PVC被服, グリーン/イエロー, サイドパネル, ベースおよびリアパネル間接続用, 1 キット	21102-001

ケーブルホルダー

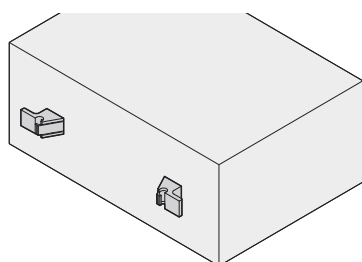

02908053

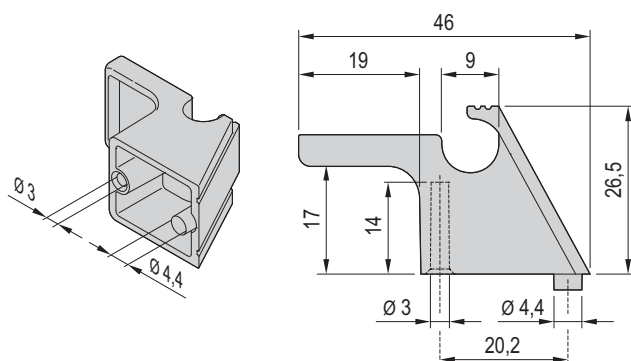

02908052

納品構成

番号	数	品名
1	2	ケーブルホルダー, ABS, ULV-94 0, RAL7016 ケーブル径8mm ~ 12mmはデイレット可能
2	1	ドリル穴テンプレート, リアパネルにケーブルホルダー当り2箇所の穴加工が必要で。 .
3	1	組立て部品キット

品番および発注のための情報

品名	品番
ケーブルホルダー	24575-800

デスクトップケース - Propac PRO


水平/センターレールの取付け位置

2U




05806084

3U

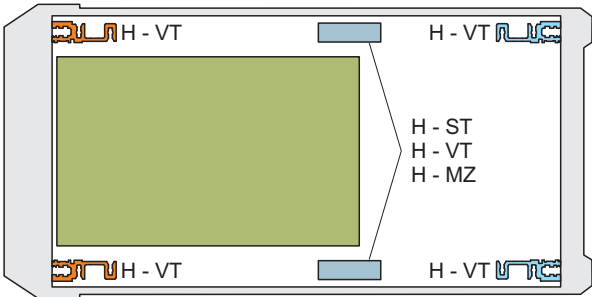


05806085

4U(3 + 1)

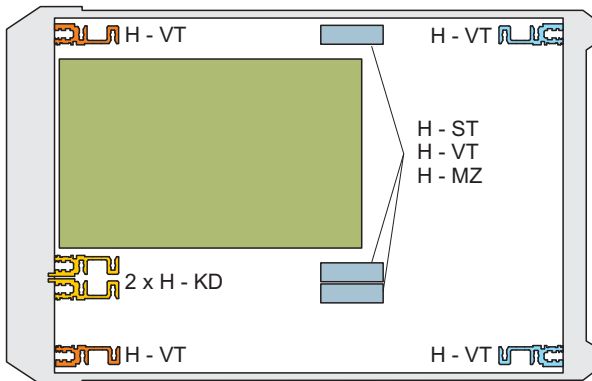


05806086

6U

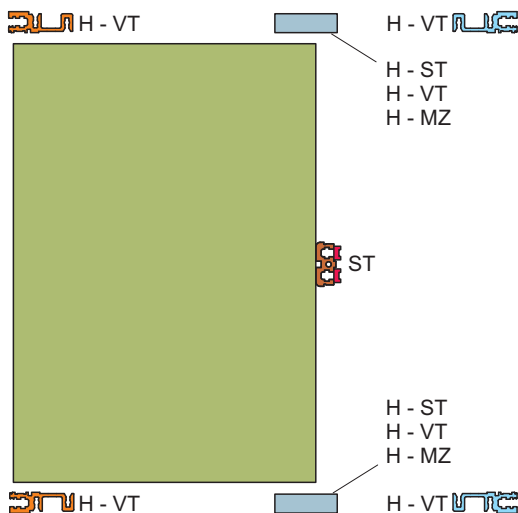


05806087

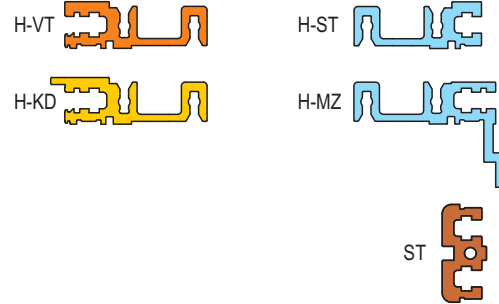


05809050

"Z"(EMCシールド・キット, 2本の水平レール用)

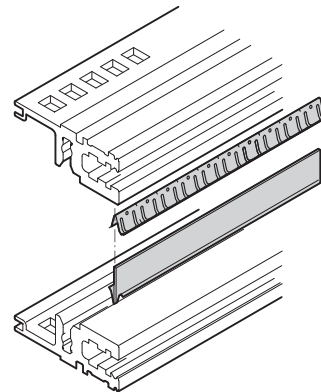

06106051

6U(2 x 3)


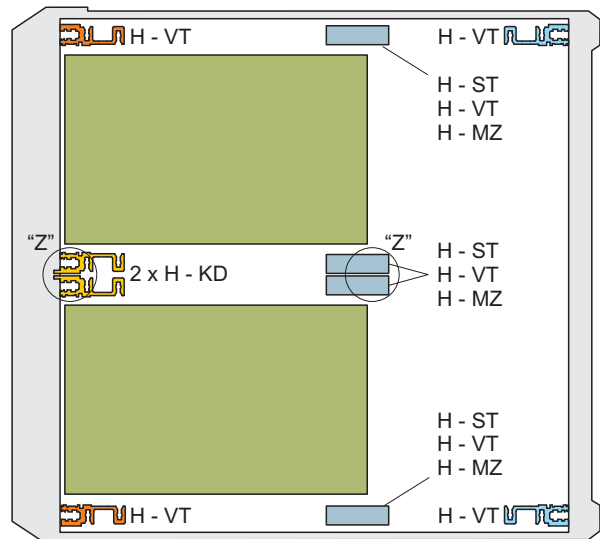


05806088

デスクトップケース - Propac PRO

水平レール to フロント/センター/リア

ORDER INFORMATION

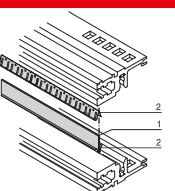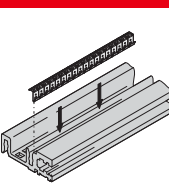		絶縁版を使う バックプレーンの 取付け	バックプレーンの 直接取付け	コネクタの直接取 付け IEC 60603-2 (DIN 41612)	フロント水平レール	EMC ガスケット キット, 水平レール間	水平レール, タイプH-VT, ヘビー・デュウティ, EMC ガスケット 付き
		 04400001 "ヘビー・デュティ" タイプ H-ST 標準  06197011 アルミ押出し成形 表面はアナダイズ 接触面は導通性を持つ HPのシルク印字あり	 04400002 "ヘビー・デュティ" タイプ H-VT +3mm  06197013 アルミ押出し成形 表面はアナダイズ 接触面は導通性を持つ HPのシルク印字あり	 04400003 "ヘビー・デュティ" タイプ H-MZ Z レール取付け  06197015 アルミ押出し成形 表面はアナダイズ 接触面は導通性を持つ HPのシルク印字あり	 06197008 "ヘビー・デュティ" タイプ H-KD ショート・リップ アルミ押出し成形 表面はアナダイズ 接触面は導通性を持つ HPのシルク印字あり	 bza45877 番号1: コンタクト・プレー ト, Al, 1 mm, 番号2: EMC ガスケット, ステンレススチール, 上下2本の水平レール の間をシールドするた めに使用します。	 06106052 水平レール: アルミ押出し成形, アルミマイト, 端面は 導通あり, HPのシル ク印字, EMCガスケッ ト付き, シールドケー スでカバープレートと のコンタクト用
有効 長さ HP	長さ mm	1 本 (SPQ 10) ¹⁾	1 本 (SPQ 10) ¹⁾	1 本 (SPQ 10) ¹⁾	1 本 (SPQ 10) ¹⁾	バック1 キット品	1 本
28	147.32	34560-528	34560-728	34560-928	34560-228	24562-528	24576-028
42	218.44	34560-542	34560-742	34560-942	34560-242	24562-542	24576-042
63	325.12	34560-563	34560-763	34560-963	34560-263	24562-563	24576-063
84	431.80	34560-584	34560-784	34560-984	34560-284	24562-584	24576-084
トルクススクリュー, バック100個 M4x14, St, 亜鉛メッキ,		24571-371	24571-371	24571-371	24571-371	—	24571-371
トルクススクリュー, バック100個 M4x14, St, 亜鉛メッキ, スロット1でネジ固定のガイドレール を使用する時に使う		—	—	24571-372	24571-372	—	24571-372
フラットレール, 絶縁版を使う コネクタ取付け用 参照ページ		5.69	—	—	—	—	—
Zレール, コネクタ直接取付け用 参照ページ		5.69	—	—	—	—	—
絶縁板, 参照ページ		—	5.68	—	—	—	—
ネジ切りインサート, 参照ページ		5.68	5.68	5.68	5.68	—	—

1) SPQ (標準梱包数標準梱包数): 品番は個数1本を示します。標準梱包数(SPQ)単位でのご発注をお願いいたします。

NOTE

- 水平レールの詳細はページ6.27参照
- 水平レールの取付け位置はページ5.66参照

デスクトップケース - Propac PRO

水平レール, センタータイプST-C


- 絶縁版を使うバックプレーンの取付け用
- 6UプロパックPROケース用

納品構成 (キット品, 番号1-4は組立て済み)

番号	数	品名
1	1	水平レール, アルミ押出し成形, アルマイト, 接続部は導電性処理
2	2	アダプタプレート, Al
3	2	ネジ切りインサート, M2.5, St, 亜鉛メッキ
4	2	カウンタサンクスクリュー, トルクス, M4x14
5	4	パンヘッドスクリュー, トルクス, M4x6

品番および発注のための情報




有効幅 HP	長さ mm	品番
84	431.8	24575-474
絶縁板 84 HP, PBT UL 94 V-0, グレー, バック10本 ²⁾		24560-884

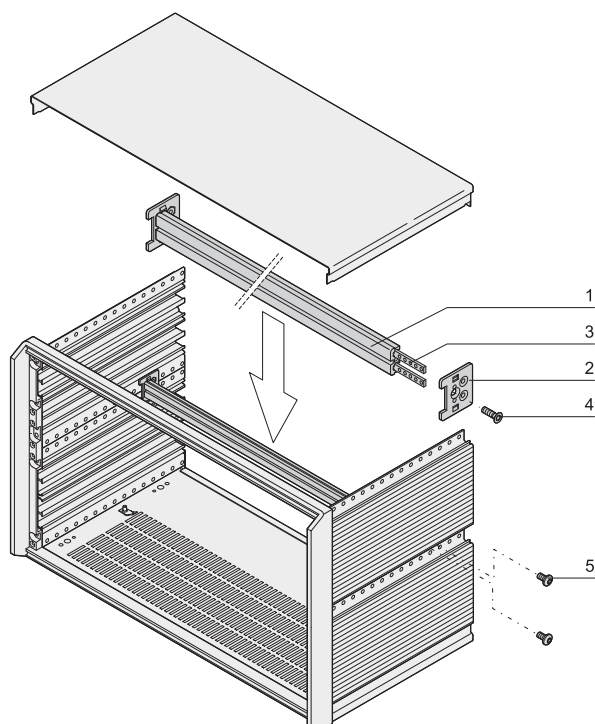

05806089

THREADED INSERTS, PERFORATED STRIPS, INSULATION STRIPS

 ORDER INFORMATION

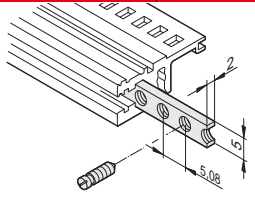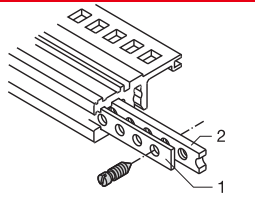		Threaded insert M2.5		M3	Perforated strip (item 1)		Insulation strip	
								
		06103056			BZA45853		BZ6749	
		フロントパネルを水平レールを固定するために必要です。 カラスクリュー: 12.3mm長さに適合 参照ページ 6.64			シールド仕様のプラグインユニット, フロントパネルの位置決めが必要です。 Al, 1 mm, 固定用のセット・スクリューは 別途ご発注ください。		バックプレーンの取付けで絶縁が必要な 場合に使用します。	
		スレッド挿入			穴あきストリップ		絶縁ストリップ	
Usable 長さ HP	長さ mm	1本 (SPQ 10) ¹⁾	1本 (SPQ 10) ¹⁾		長さ mm	1本 (SPQ 10) ¹⁾	長さ mm	バック 10本
28	146.82	34561-328	—		147.12	30845-197	144.20	24560-828
42	217.94	34561-342	—		218.24	30845-211	210.40	24560-842
63	324.62	34561-363	—		324.92	30845-232	316.88	24560-863
84	431.30	34561-384	34561-484		431.60	30845-253	428.64	24560-884

Accessories

セットスクリュー, M2.5x8, バック 100個	21100-276	—		—		—
セットスクリュー, M2.5x9, バック 100 個	—	—		21101-359		—
セットスクリュー, M3x8, バック 100個	—	21100-646		—		—






1) SPQ(標準梱包数標準梱包数):品番は個数1本を示します。標準梱包数(SPQ)単位でのご発注をお願いいたします。

2) 品番は梱包数(バック)を含みます。バック単位で野ご発注をお願いいたします。

デスクトップケース - Propac PRO

Z レール, フラットレール

品番および発注のための情報

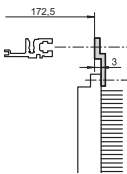
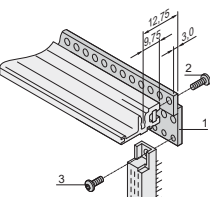
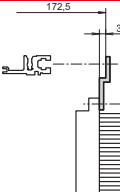
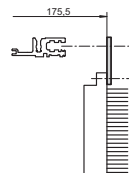
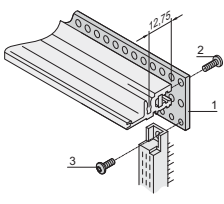
		Z レール, コネクタ取付け用 コネクタ, IEC60603-2 DIN41612, 番号1	31-ピン, DIN41617	フラットレール IEC60603-2, DIN41612, 番号1
		 BZA45849  06708063 ST水平レールにZレールを取付けてコネクタ固定します。ネジ切りインサートおよび取付けネジは別途ご発注ください。	 BZA45850 ST水平レールにZレールを取付けてコネクタ固定します。ネジ切りインサートおよび取付けネジは別途ご発注ください。	 BZA45848  06708051 ST水平レールにZレールを取付けてコネクタ固定します。ネジ切りインサートおよび取付けネジは別途ご発注ください。
有効 長さリア HP	長さリア mm	1 本	1 本	バック 4本
28	142.24	30822-033	—	20822-049
42	213.36	30822-047	—	20822-050
60	304.80	30822-065	30819-783	20822-047
84	426.70	30822-089	30819-808	20822-048
番号3: トルクスクリュー, パンヘッド コネクタ取付け用, M2.5x7, バック 100個		24560-147	24560-147	24560-147
番号2: トルクスクリュー, パンヘッド Zレール/フラットレールを水平レールに取付け用 M2.5x10, バック 100個		24560-148	24560-148	24560-148

デスクトップケース - Propac PRO

収納高さ分割キット(6Uおよび2x3Uのスペース分割)

品番および発注のための情報

6Uボードの収納エリアを、6Uと3U 2段に分割します。

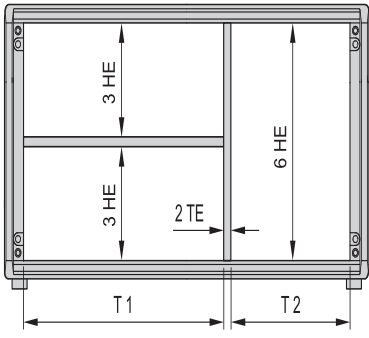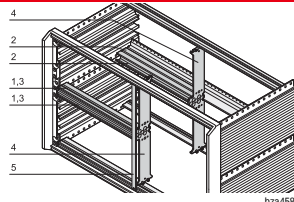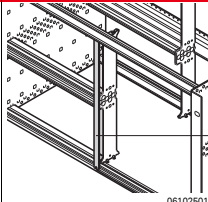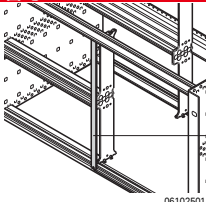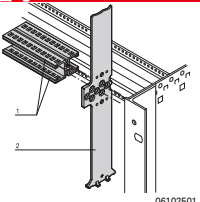	収納高さ分割キット 水平/ 垂直分割 (フロントパネル, ステンレス スチール EMCガスケット付き)	フロントパネル, 収納高さ分割用 フロントパネル シールド無し仕様 6U, 2HP 番号5	フロントパネル テキスタイルEMC ガスケット仕様 6U, 2HP 番号5	分割板 サポートメンバー, 高さ分割用 番号2
	 番号1: フロント水平レール(H-KD), 2本, アルミ押出し成形, アルマイト 番号2: リア水平レール(AB), 2本, アルミ押出し成形, アルマイト 番号3: ネジ切りインサート, 2本, St, 亜鉛メッキ 番号4: サポートメンバー, 2本, 亜鉛ダイカスト 番号6: フロントパネル, 6U 2HP, ステンレススチールEMCガスケット (84:0には番号4, 5を含みます)	 Al, 2.5 mm, front anodised rear iridescent green chromated	 Al, 2.5 mm, U-profile with notch, 6 U, 2 HP	 6 U, Zn die-cast; splitting extrusion is inserted in the grid holes of the horizontal rail; the splitting extrusion can be bolted
幅 T1:T2 HP	バック 1キット品	1 枚 (SPQ 5) ¹⁾	1 枚 (SPQ 3) ¹⁾	1枚
20:62	24562-420			
40:42	24562-440			
42:40	24562-442	30847-472	30849-140	64560-010
63:19	24562-463			
84:0	24562-484			
トルクススクリュー, カウンタ・サンク M4x14, 亜鉛メッキ, バック100個	—	—	—	24560-145
分割板/水平レール固定				
トルクススクリュー, バンヘッド M2.5x10, St, 亜鉛メッキ, バック 100個	—	—	—	24560-179
分割板/水平レールの固定				
カラスクリュー, ボジドライブ/スロット M2.5x12.3, St, ニッケルメッキ, バック 100個	—	21101-101	21101-101	—
カラスクリュー, ボジドライブ/スロット M2.5, 黒, 亜鉛メッキ, バック100個	—	21101-102	21101-102	—
ワッシャ 2.7x5x1, PA6, バック100個	—	21101-121	21101-121	—
EMC テキスタイル・ガスケット, コア材:フォーム, スリーブ: CuNi コーティング テキスタイル, UL94 V-0, バック10本	—	—	21101-855	—

1) SPQ(標準梱包数標準梱包数): 品番は個数1 本を示します。標準梱包数(SPQ)単位でのご発注をお願いいたします。

- 6Uボードの収納エリアを、6Uと3U 2段に分割します。
 - 2 x 3 U
 - 1 x 6 U
- IEC 60297-100-3適合ボードユーロボード) の3U ボード (100mm高さ)と6Uボード(233.35mm高さ)用です。





NOTE

- EMCガスケット, 水平レール用は別途ご発注ください。
参照ページ6.54
- 位置決めインサートは別途ご発注ください。
参照ページ5.63
- リアセンタ水平レールは別途ご発注ください
参照ページ 5.68

デスクトップケース - Propac PRO

水平ボード取り付け


品番および発注のための情報

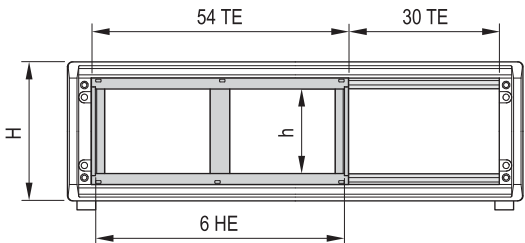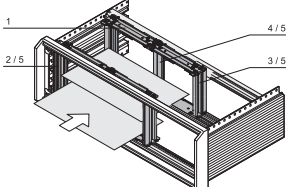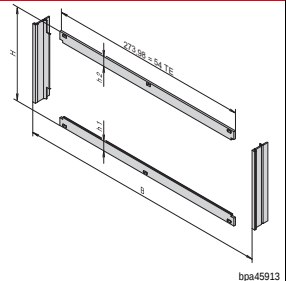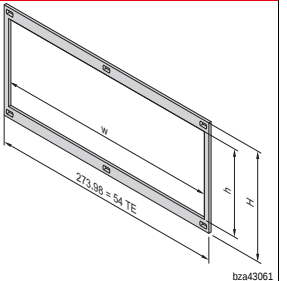			水平実装キット	ボードの水平実装 フロント・フレーム EMC シールド仕様	フロント・フレーム シールド無し仕様
 (1 TE = 1 HP, 1 HE = 1 U) 05806092			 05806091 ストラット：亜鉛ダイカスト， 水平レール：フロントおよびリア， ネジ切りインサート：St，亜鉛メッキ 組立て部品キット； 6Uボード収納用，3 Uまたは4U 高さのケースに適合， 取付け幅：54 HP， フロントフレーム，EMCシールド仕様 またはシールド無しは別途ご発注くだ さい。	 bpa45913 水平カバー，2 本： Al 2.5mm，フロント：アルマイト， リア：グリーンクロメイト， 垂直カバー，2本： アルミ押出し成形，クリアクロメイト ステンレススチール EMC ガasket， フロントフレームによってサブラック とプラグインユニットのシールドが保 たれます。	 bza43061 Al，2.5mm，クリアアルマイト フロントフレーム with cut-out， clear internal 幅 w=266.35 mm
高さ H U	有効 高さ H HP	水平レールの適用（選択可能） フロント リア(H-VT*)	バック 1キット	バック 1キット	1枚
3	20		24564-117	24564-109	34564-108
3	20		24564-118	24564-109	34564-109
4	28		24564-217	24564-209	34564-208
組立て用工具，フロントパネル用 ステンレス製コンタクトスプリング をフロントパネルに取付けるために 使用する(ステンレススチール)			—	24560-270	—


* バックプレーン直接取付け用

デスクトップケース - Propac PRO

上げ起こし脚, プラスチック

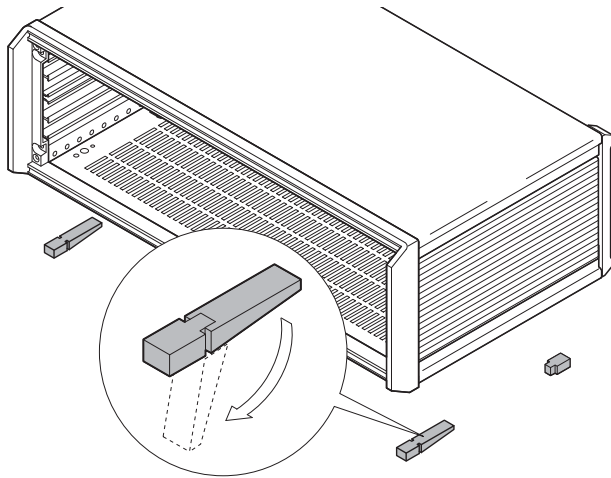

05806093

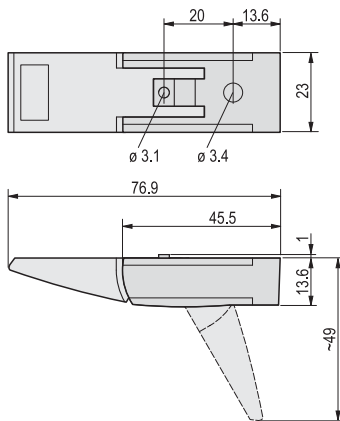

02906050

- 標準脚に代わりに使用します。
- 耐過重: 25kg/脚
- ボトム・カバーの取付け穴に固定

納品構成(キット品)


番号	数	品名
1	4	脚, PA UL 94 V-0
2	4	すべり止め, TPE
3	2	上げ起こし脚, PA UL94 V-0
4	1	組立て部品キット

品番および発注のための情報



品名	品番
上げ起こし脚, ブラック・グレー RAL7016 近似色, 4個	20603-002
上げ起こし脚, シルバー RAL9006 近似色, 4個	20603-001
チーズヘッドスクリュー, M4x12, St, 亜鉛メッキ バック100個	21101-211
6角ナット, M4, St, 亜鉛メッキ, バック100個	21100-211
スプリングワッシャ, A4, St, 亜鉛メッキ, バック100個	21100-207

slip-proof rubber inserts

上げ起こし脚, アルミダイカスト

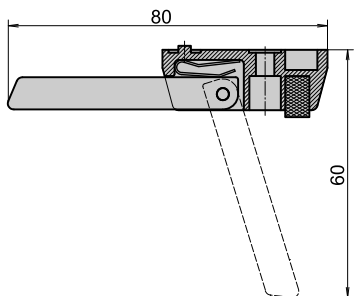

AZA43836

 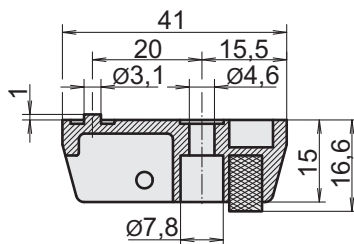

02908051

- 標準脚に代わりに使用します。
- ボトムカバーの取付け穴に固定
- すべり止めゴムを装着によって, 安定したケースの設置が可能です
- 耐過重: 50kg/脚, ケースの最大重量40kgに適合します

品番および発注のための情報

品名	数	品番
上げ起こし脚 アルミダイカスト, シルバー	1本 (SPQ 10) ¹⁾	10603-002
脚, 上げ起こし無し アルミダイカスト, シルバー	1本 (SPQ 10) ¹⁾	10603-001
チーズヘッドスクリュー M4x12, St, 亜鉛メッキ	バック100個	21101-211
6角ナット, M4, St, 亜鉛メッキ, バック100個		21100-211
スプリングワッシャ, A4, St, 亜鉛メッキ, バック100個		21100-207

1) SPQ(標準梱包数標準梱包数): 品番は個数1本を示します。
標準梱包数 (SPQ) 単位でのご発注をお願いいたします。


NOTE

- 標準梱包数(SPQ)単位でのご発注をお願いいたします。


デスクトップケース - Propac PRO

ガイドレール, プラグインユニット/プラグインモジュール用, ガイド溝幅2mmおよび2.5mm

品番および発注のための情報

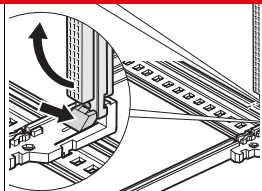			プラグインユニットおよびフレームタイププラグインユニット用 "標準"	DINコネクタ取付け用標準
組立て: - アルミ押し出し成形の水平レールにクリップインで取付けられます。 - 1.5mm厚プレートに固定できます。 保管温度: -40℃ ~ 130℃ multi-piece from 280 mm length, end piece PBT, UL 94 V-0, central section Al extrusion			 長さ220mmまで一体成形品, PBT, UL94 V-0; 280mm以上の長さでは, 組立て品, エンドピース: PBT, UL94 V-0, および中間バー: アルミ押し出し成形	 PBT, UL94 V-0 コネクタはガイドレールにクリップオン固定
ボード奥行き mm	ガイド溝幅 mm	色 mm	バック 10本	1ペア (SPQ 10) ¹⁾
70	2	red	—	—
70	2	grey	—	—
160	2	red	24560-351	64560-074
220	2	red	24560-353	64560-075
280	2	red	24560-379	—
340	2	red	24560-380	—
寸法図 参照ページ			6.40	6.40

 アクセサリ

固定スクリュー バック100 個 	24560-141	24560-141
ESDクリップ, バック50 6.41ページ参照	24560-255	24560-255

1) SPQ(標準梱包数標準梱包数):品番は個数1本を示します。標準梱包数(SPQ)単位でのご発注をお願いいたします。


2) 品番は梱包単位 (バック) の個数を含みます。バック単位でのご発注をお願いいたします。

ガイドレールの詳細は ページ6.35 を参照

デスクトップケース - Propac PRO

ガイドレール, " アクセサリー" 取付け用, ガイド溝幅2mmおよび2.5mm

品番および発注のための情報

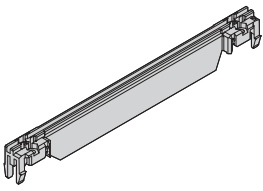			ガイドレール タイプ		
			"アクセサリ"取付け用	"アクセサリ"取付け用, 強化型	ヘビーデューティ仕様, アルミ押出し成形, シルバー,
組立て: - アルミ押出し成形の水平レールにクリップインで取付けられます。 - 1.5mm厚プレートに固定できます。			 長さ220mmまで一体成形品, PBT, UL94 V-0; 280mm以上の長さでは, 組立て品, エンドピース: PBT, UL94 V-0, および中間バー: アルミ押出し成形	 PBT, UL94 V-0; ガイドレールを強化するためサポートビームが一体で成形されています。	 アルミ押出し成形, "ヘビー・デューティ"仕様で水平レールに固定スクリューで取付けます。
ボード奥行き mm	ガイド溝幅 mm	色 mm	バック10本 ²⁾	1本(SPQ 50)	1本(SPQ 10) ¹⁾
100	2	red	—	—	—
160	2	red	24560-373	64560-076	—
160	2	grey	—	—	34562-881
220	2	red	24560-374	64560-078	—
220	2	grey	—	—	34562-882
280	2	red/silver	24560-375	64560-080	34562-883
340	2	red/silver	24560-376	—	34562-884
400	2	silver	—	—	34562-885
160	2.5	silver	—	—	34564-881
220	2.5	silver	—	—	34564-882
280	2.5	silver	—	—	34564-883
340	2.5	silver	—	—	34564-884
400	2.5	silver	—	—	34564-885
寸法図 参照ページ			6.40	6.40	6.40

アクセサリ

固定スクリュー バック100個 	24560-141	24560-141	24560-157
ESDクリップ, バック50個 参照ページ 6.41	24560-255	24560-255	—
ボードリティナ, 赤 バック 10個 参照ページ 6.41	24560-377	24560-377	—
ボードハンドル, 赤 バック 10個 参照ページ 6.41	24560-378	24560-378	—
ラベル, ボードハンドル用, 白 バック 1シート = 438枚 参照ページ 6.41	60817-228	60817-228	—
コーディング参照ページ	6.41	6.41	—




- 1) SPQ(標準梱包数標準梱包数): 品番は個数1本を示します。標準梱包数(SPQ)単位でのご発注をお願いいたします。
 2) 品番は梱包単位 (バック) の個数を含みます。バック単位でのご発注をお願いいたします。

ガイドレールの詳細はページ6.35を参照。

デスクトップケース - Propac PRO




分割プレート

品番および発注のための情報

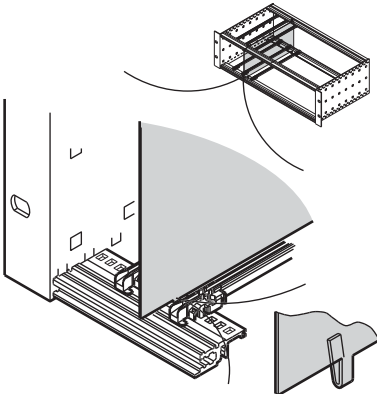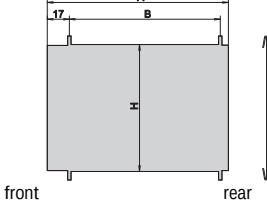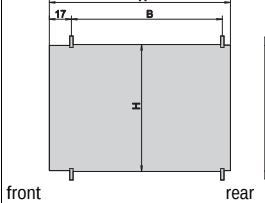					分割プレート
					取付け位置, ステンレススチール EMCガasket用
					
					
					ステンレススチール, 1mm, 水平レールにクリップインで取付け, ボード部品面側に2mmのスペースが必要。取付け方向はシールドのタイプ (ステンレススチール/テキスタイル EMC ガasket) によって異なる。(シールド無しの場合は取付け方向は問わない) 組立て済みのサブブラック/ ケースでは水平レールを外して分割プレートを取り付ける。
高さ U	奥行き mm	A mm	B mm	H mm	バック 10本
3	160	158.3	135.0	113.5	34562-761
3	220	218.3	195.0	113.5	34562-762
6	160	158.3	135.0	246.9	34562-763
6	220	218.3	195.0	246.9	34562-764

エア整流板, プラグインスロット用

品番および発注のための情報

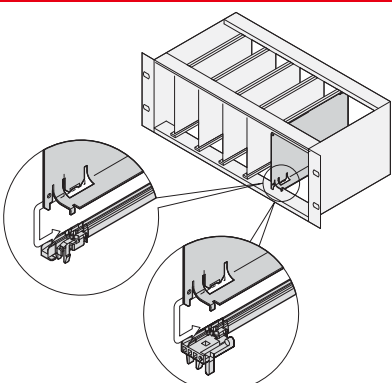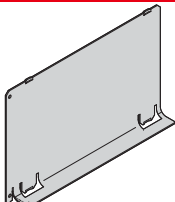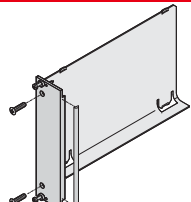			エア整流板 フロントパネル無し	エア整流板, U型フロントパネル付き EMCテキスタイルガasket
				
			Al, 1mm, 組立て部品キット付き 使用しないプラグインスロットに取付け, エアの回り込みを防ぎます。ガイドレールの溝に固定します。	エア整流板: Al, 1mm フロントパネル: アルミ押出し成形, 2.5 mm, フロント: アナダイズ, リア: 導電性処理, EMCテキスタイルガasket, 組立て部品キット付き, 使用しないプラグインスロットに取付け, エアの回り込みを防ぎます。ガイドレールの溝に固定します。
奥行き mm	幅 HP	高さ U	1本	1本
160	4	3	34562-823	20848-728
160	4	6	34562-826	20848-736
160	8	3	34562-833	20848-730
160	8	6	34562-836	20848-738
160	12	3	34562-843	20848-732
160	12	6	34562-846	20848-740
220	4	3	34562-824	20848-729
220	4	6	34562-827	20848-737
220	8	3	34562-834	20848-731
220	8	6	34562-837	20848-739
220	12	3	34562-844	20848-733
220	12	6	34562-847	20848-741

デスクトップケース - Compac PRO

概要

メインカタログ

キャビネット 1

ウォールマウント
ケース 2

キャビネット、
ウォールマウント用
アクセサリ .. 3

温調 4

エレクトロニクス
ケース 5

サブラック
19"シャーシ 6

スロントパネル、
プラグインユニット
..... 7


システム 8

パワーサプライ
ユニット..... 9


バックプレーン . 10

コネクタ、フロント
パネルコンポーネン
トシステム..... 11

付録 12

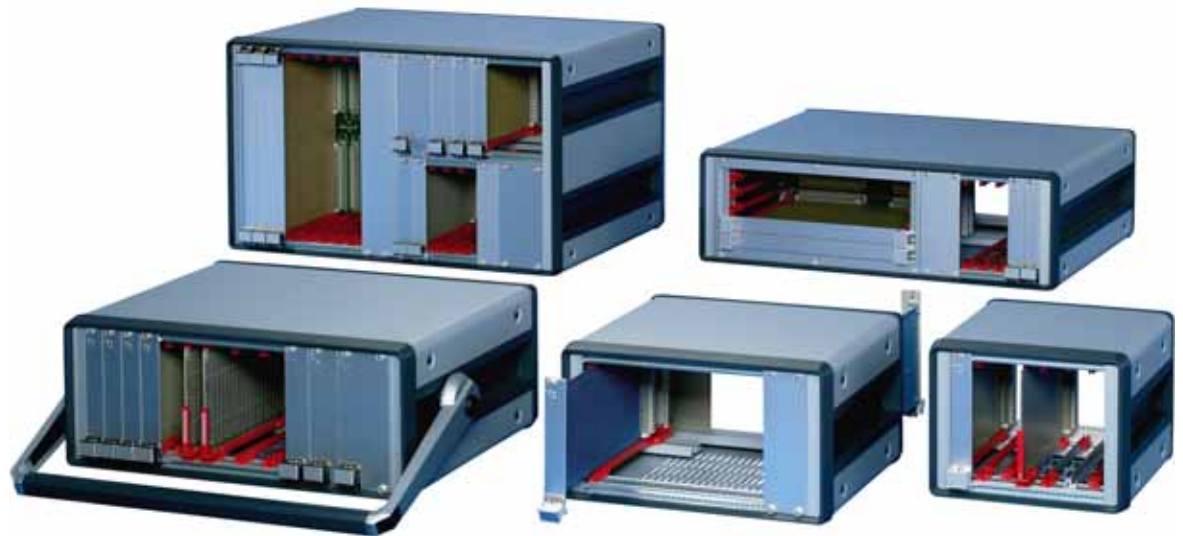

02004009

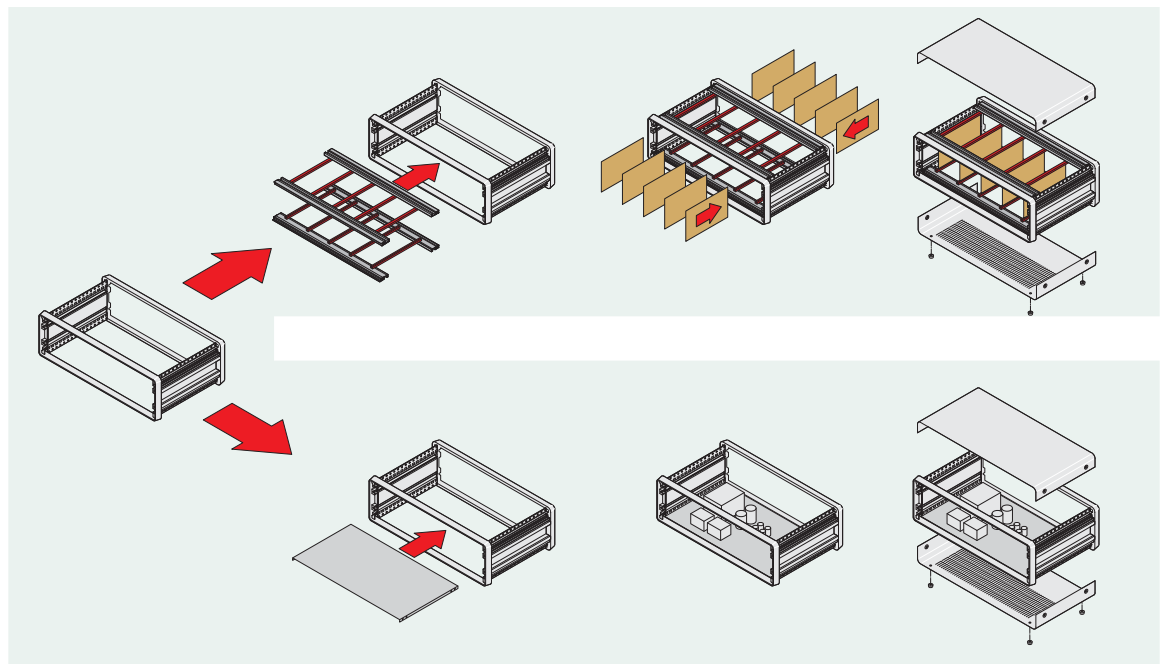

19" プラグインユニットなどの搭載から、個別部品の収納までフレキシブルな拡張が可能な汎用ケースです。

02004079

規格適合

- 内寸： IEC 60297-3-101
- 防護レベル： IP 20 , IEC 60529
- 保護接地 / アース接続：
 - EN 50178 / VDE 0160
 - EN 60950 / VDE 0805
 - EN 61010-1 / VDE 0411 part 1
 - DIN EN 61010-1A2 / VDE 0411 part 1/A12

デスクトップケース - Compac PRO

OVERVIEW

IEC 60297-3-10Xに準拠した、19" システム部品や個別エレクトロニクス部品の搭載に適した頑丈なデスクトップ用ケース

- フロントとリアは対称構造で同じデザイン
- デスク・トップあるいは可搬用ケースとして、さまざまなシステム構成が可能な豊富な機種と幅広いアクセサリを持つ
- 組立てや内部へのアクセスが容易なシンプルな構造



デスクトップケース

- 完成品ケース・キット
 - 19" システム用に部品を構成・選定済み
 - 高さ：3U および6U



- ケース
 - ケース高さ：2U , 3U , 4U および 6U

020090052004006

幅広いアクセサリ



02004002

概要5.76

コンパックPRO

完成品ケースキット
3, 6U 5.78
ケース 2, 3, 4U 5.79
ケース 6U 5.80

アクセサリ



フィラーアングル .. 5.81
ケーブルホルダー .. 5.81
フロント/リアパネル 5.82
リア脚 5.83
リア保護脚 5.83
フード 5.84
フロントドア 5.85
ハンドル 5.86
GND/アースキット... 5.86
脚 5.87
水平レール 5.88
ネジキリインサート 5.90
ガイドレールおよびESD
クリップ 5.92
マウンティングプレート 5.94
複合マウント 5.95
水平ボードアセンリー 5.96
気流バリア 5.97
寸法 5.98

デスクトップケース - Compac PRO


完成品ケースキット, 3U および6U



02009005

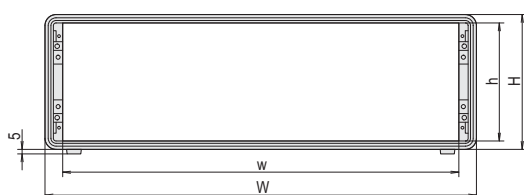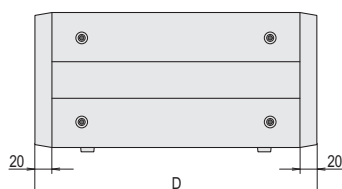

02004054

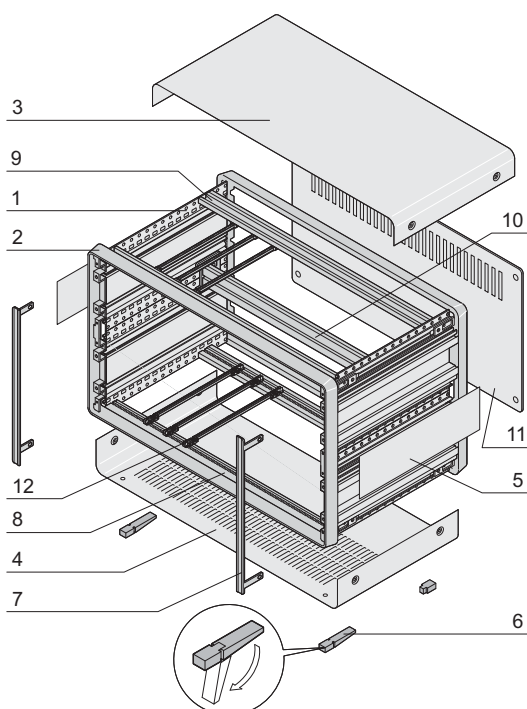

02008050

- デスクトップケース, IEC 60297-3-101に基づくプラグイン, ユニットなど19" システム搭載用に構成されたケース・キット。
- 絶縁板使用するバックプレーン取付け用
- ベースカバーの換気スリット付き
- リアパネルに換気スリット付き

納品構成 (キット品, 番号1, 2, 6, 8は組立て済み)

番号	数		品 名
	3 U	6 U	
1	2	4	サイドパネル, アルミ押し出し成形, 粉体塗装 RAL7016
2	2	2	フレーム, AI ダイカスト, 粉体塗装 RAL7016
3	1	1	カバープレート, AI, 1.5 mm, 粉体塗装 RAL9006, GND/ アース接続端子付き
4	1	1	ベースプレート, AI, 1.5 mm, 粉体塗装 RAL9006, GND/ アース接続端子付き, 4 列換気スリット付き
5	-	2	サイドカバー, 粉体塗装 RAL9006, AI, 0.8mm
6	4	4	上げ起こし脚, すべり止め付き, PA, RAL7016, UL94 V-0
7	2	2	カバーブラケット, アルミ押し出し成形, アルマイト, 切断面は素地
8	2	2	水平レール: アルミ押し出し成形, ネジ切りインサート付き, St, M2.5
9	2	2	リア水平レール: アルミ押し出し成形, ネジ切りインサート付き, St, M2.5, および絶縁板, PBT, UL94 V-0 (バックプレーン取付け用)
10	-	1	センタ水平レール: アルミ押し出し成形, アルマイト, ネジ切りインサート2 本, St, M2.5 および 絶縁板2本, PBT, UL94 V-0
11	1	1	リアパネル, 1 列換気スリット付き, AI, アルマイト, 2mm : 28, 42 および63HP 2.5mm : 84HP
12	10/ 20	10/ 20	ガイドレール, ボード奥行き160mm用, PBT, UL94 V-0, 28/42HP 10本, 63/84HP 20本
13	1	1	GND/ アース接続 キット品
14	1	1	組立て用部品キット品, 全幅フロントパネル取付け部品を含む

品番および発注のための情報

高さ H	幅 W	奥行き D	有効 幅	品 番	
U	mm	mm	w HP	w mm	
3	186	271	28	148	14575-114
3	186	331	28	148	14575-115
3	257	271	42	219	14575-134
3	257	331	42	219	14575-135
3	257	391	42	219	14575-136
3	364	271	63	326	14575-154
3	364	331	63	326	14575-155
3	364	391	63	326	14575-156
3	471	271	84	432	14575-174
3	471	331	84	432	14575-175
3	471	391	84	432	14575-176
3	471	511	84	432	14575-178
6	471	391	84	432	14575-476
6	471	451	84	432	14575-477

最大収納奥行き = D - 21 (寸法: フロントパネル - リアパネル間)

NOTE

- ケース, サイドパネルの寸法はページ5.98 参照。



02008050

デスクトップケース - Compac PRO


ケース, 2, 3および4U



02004005

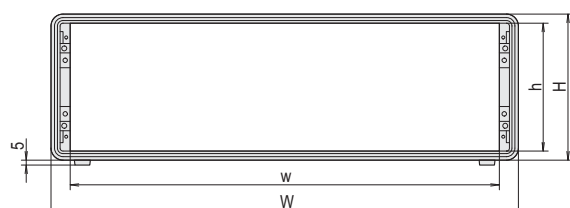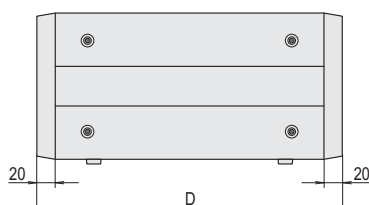

02004054

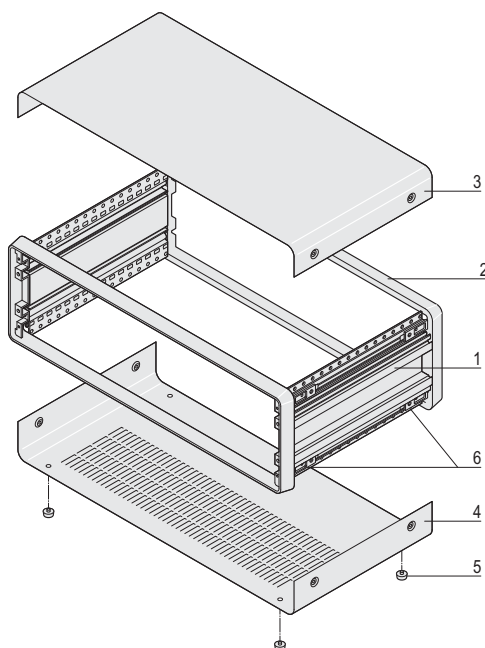

02004053

- デスクトップケース, 汎用電子・電気部品搭載用に構成されたケースキット
- 絶縁板使用するバックプレーン取付け用
- ベースカバーの換気スリット付き

納品構成(キット品, 番号 1 および2 組立て済み)

番号	数	品名
1	2	サイドパネル, アルミ押出し成形, 粉体塗装 RAL7016
2	2	フレーム, AI ダイカスト, 粉体塗装 RAL7016
3	1	カバープレート, AI, 1.5mm, 粉体塗装 RAL9006, GND/ アース接続端子付き
4	1	ベースプレート, AI, 1.5mm, 粉体塗装 RAL9006, GND/ アース接続端子付き, 4列換気スリット付き
5	4	ケース脚, すべり止め付き, PC, 黒
6	8	カバープレート取付けアダプタ, 組立て済み
7	1	組立て用部品 キット品, 全幅フロントパネル, カバーブラケット 2枚またはリアパネル 1枚用の取付け部品を含む

品番および発注のための情報

高さ U	有効 幅 HP	幅 W mm	幅 w mm	高さ H mm	高さ h mm	奥行き D mm	品番
2	42	257	219	102.6	84.4	271	14575-023
2	42	257	219	102.6	84.4	331	14575-025
2	42	257	219	102.6	84.4	391	14575-027
2	84	471	432	102.6	84.4	271	14575-063
2	84	471	432	102.6	84.4	331	14575-065
2	84	471	432	102.6	84.4	391	14575-067
3	28	186	148	147.1	129.3	271	14575-103
3	28	186	148	147.1	129.3	331	14575-105
3	42	257	219	147.1	129.3	271	14575-123
3	42	257	219	147.1	129.3	331	14575-125
3	42	257	219	147.1	129.3	391	14575-127
3	63	364	326	147.1	129.3	271	14575-143
3	63	364	326	147.1	129.3	331	14575-145
3	63	364	326	147.1	129.3	391	14575-147
3	84	471	432	147.1	129.3	271	14575-163
3	84	471	432	147.1	129.3	331	14575-165
3	84	471	432	147.1	129.3	391	14575-167
3	84	471	432	147.1	129.3	451	14575-169
3	84	471	432	147.1	129.3	511	14575-171
4	42	257	219	191.6	173.8	271	14575-223
4	42	257	219	191.6	173.8	331	14575-225
4	63	364	326	191.6	173.8	271	14575-243
4	63	364	326	191.6	173.8	331	14575-245
4	63	364	326	191.6	173.8	391	14575-247
4	84	471	432	191.6	173.8	331	14575-265
4	84	471	432	191.6	173.8	391	14575-267
4	84	471	432	191.6	173.8	451	14575-269
4	84	471	432	191.6	173.8	511	14575-271

デスクトップケース - Compac PRO

ケース, 6U



02004006


- デスクトップケース, 汎用電子・電気部品搭載用に構成されたケースキット
- 絶縁板使用するバックプレーン取付け用
- ベースカバーの換気スリット付き

納品構成(キット品 番号 1, 2 および5 組立て済み)



番号	数	品名
1	4	サイドパネル構成部品, 2 x 3U, アルミ押し出し成形, 粉体塗装 RAL7016
2	2	フレーム, Al ダイカスト, 粉体塗装 RAL7016
3	1	カバープレート, Al, 1.5mm, 粉体塗装 RAL9006, GND/アース接続端子付き
4	1	ベースプレート, Al, 1.5mm, 粉体塗装 RAL9006, GND/アース接続端子付き, 4列換気スリット付き
5	2	サイドカバー, Al, 0.8mm, 粉体塗装 RAL9006
6	4	ケース脚, すべり止め付き, PC, 黒
7	8	カバープレート取付けアダプタ, 組立て済み
8	1	組立て用部品 キット品, 全幅フロントパネル, カバーブラケット2枚またはリアパネル1枚用の取付け部品を含む

品番および発注のための情報

有効幅 HP	幅 W mm	幅 w mm	高さ H mm	高さ h mm	奥行き D mm	品番
63	364	326	280.5	262.9	331	14575-445
63	364	326	280.5	262.9	391	14575-447
84	471	432	280.5	262.9	271	14575-463
84	471	432	280.5	262.9	331	14575-465
84	471	432	280.5	262.9	391	14575-467
84	471	432	280.5	262.9	451	14575-469
84	471	432	280.5	262.9	511	14575-471

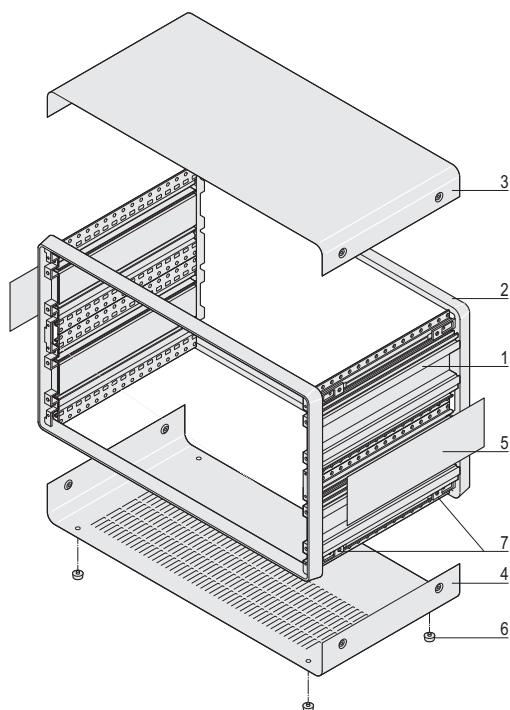

02004055

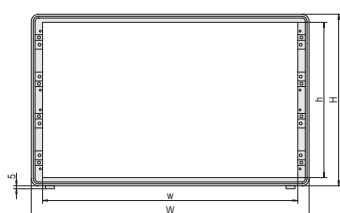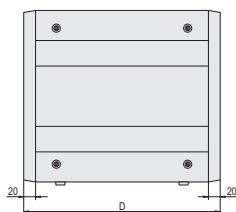


02004056

デスクトップケース - Compac PRO

カバーブラケット



02005002

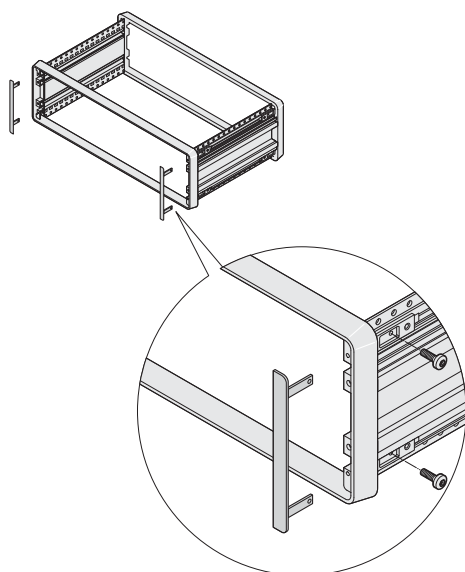

02004062

- ・フレームの両端に取付け，フレームの内側をフロント パネル およびプラグイン・ユニットのフロント面と整列させます

納品構成

番号	数	品名
1	2	カバーブラケット，アルミ押出し成形，アルマイト，切断面は素地


品番および発注のための情報

高さ U	品番
2	24575-019
3	24575-119
4	24575-219
6	24575-419


NOTE

- ・ ケースキットにはカバーブラケットの組立て用部品が含まれています

ケーブルホルダー

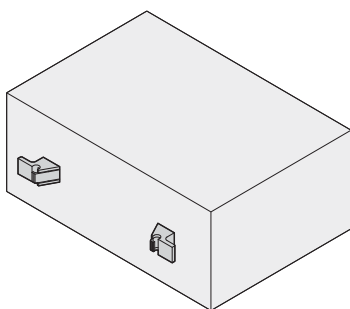

02908053

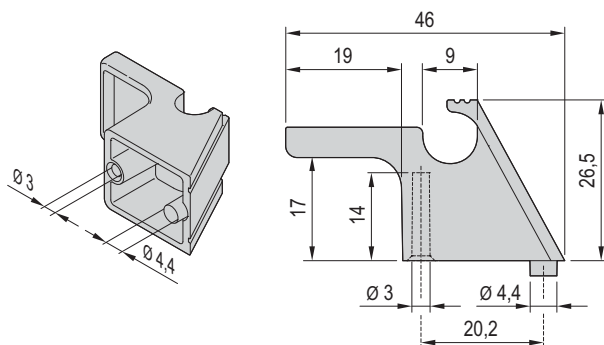

02908052

納品構成 (キット品)

番号	数	品名
1	2	ケーブルホルダー，ABS，ULV-94 0，RAL7016，ケーブル径8mm ~ 12mmはデント可能
2	1	ドリル穴テンプレート，リアパネルにケーブルホルダー当り2箇所の穴加工が必要です
3	1	Assembly kit

品番および発注のための情報


品名	番号
Cable holder	24575-800

デスクトップケース - Compac PRO

フロントパネル およびリアパネル



Rear panel/front panel

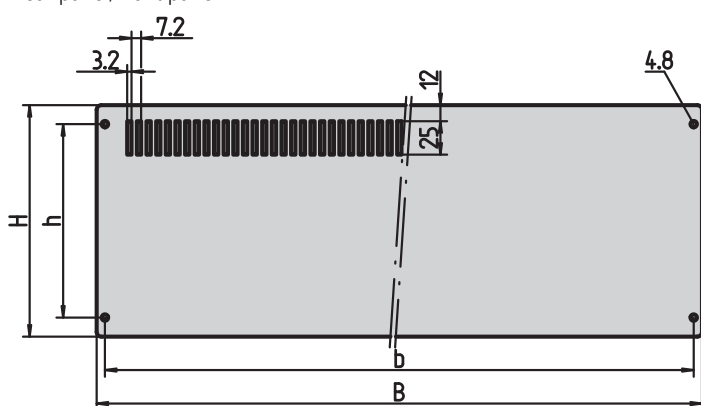

02005001

CPA30656

- ・フロント・パネルおよびリア・パネル、ケース・フレームのフロントあるいはリアにスクリューで取付け

納品構成 (キット品)

番号	数	品名
1	1	リアパネル: 4列換気スリット付き, AI, アルマイト, 端面は素地, 28, 42, 63HP = 2 mm, 84HP = 2.5mm
2	1	フロントパネル, AI, アルマイト, 端面は素地, 3mm


品番および発注のための情報

高さ U	幅 HP	幅 H mm	高さ h mm	幅 B mm	幅 b mm	リア Part no.	フロント パネル Part no.
2	42	84	66	238.7	226.3	30823-015	30823-209
2	84	84	66	452.1	439.7	30823-512	30823-215
3	28	128.4	100	167.5	155.1	30823-021	30823-254
3	42	128.4	100	238.7	226.3	30823-024	30823-257
3	63	128.4	100	345.4	333.1	30823-027	30823-224
3	84	128.4	100	452.1	439.7	30823-515	30823-260
4	42	172.9	144.5	238.7	226.3	30823-033	30823-269
4	63	172.9	144.5	345.4	333.1	30823-036	30823-227
4	84	172.9	144.5	452.1	439.7	30823-518	30823-272
6	63	261.8	233.4	345.4	333.1	30823-045	30823-230
6	84	261.8	233.4	452.1	439.7	30823-521	30823-284

NOTE

- ・ケースキットにはリアパネル1枚またはフロントパネル1枚分の組立て用部品が含まれています
- ・ケーブル・ルダールおよびリア脚はページ5.81 参照

フロントパネル/ リアパネル, 取付け用部品, 外部から取付け部品が見えません

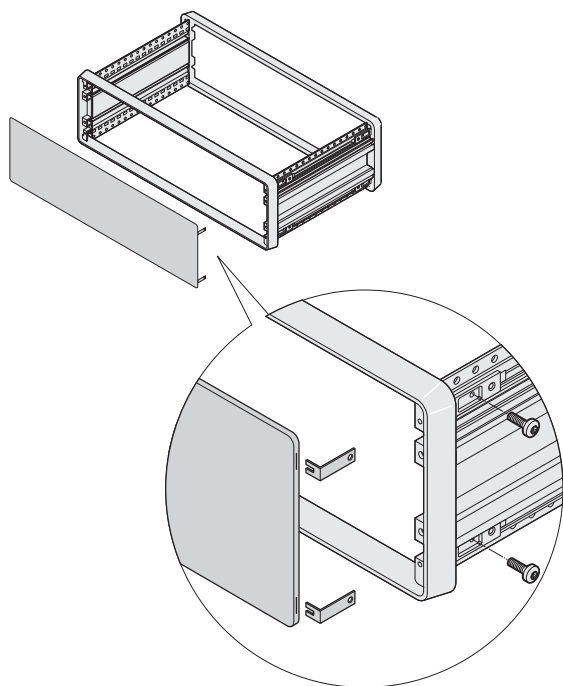

02004061

納品構成 (キット品)

番号	数	品名
1	1	フロントパネル, AI, アルマイト, 端面は素地, 2.5mm
2	4	取付けブラケット

品番および発注のための情報

高さ U	幅 HP	高さ H mm	高さ h mm	幅 B mm	幅 b mm	品番
2	42	84.0	66.0	238.7	226.3	24575-035
2	84	84.0	66.0	452.1	439.7	24575-075
3	28	128.4	100.0	167.5	155.1	24575-115
3	42	128.4	100.0	238.7	226.3	24575-135
3	63	128.4	100.0	345.4	333.1	24575-155
3	84	128.4	100.0	452.1	439.7	24575-175
4	42	172.9	144.5	238.7	226.3	24575-235
4	63	172.9	144.5	345.4	333.1	24575-255
4	84	172.9	144.5	452.1	439.7	24575-275
6	63	261.8	233.4	345.4	333.1	24575-455
6	84	261.8	233.4	452.1	439.7	24575-475

NOTE

- ・組立て用部品はケー・キットに含まれています

デスクトップケース - Compac PRO

リア脚，ラバーインサート付き




納品構成

番号	数	品名
1	2	脚，ラバーインサート付き，PC，UL94 V-0，RAL7016
2	1	組立て用部品 キット品

品番および発注のための情報

For ケース高さ	A	品番
U	mm	
3	139	24575-114
4	183.5	24575-214

02005004

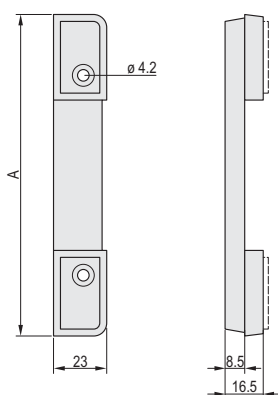

02004063

リア保護脚，チルトハンドル用




納品構成

番号	数	品名
1	2	リア保護脚，チルトハンドル用，PUフォーム，黒
2	1	組立て用部品 キット品

品番および発注のための情報

For ケース高さ	A	B	C	品番
U	mm	mm	mm	
3	159.1	114.0	100.0	20823-675
4	203.6	159.0	144.5	20823-676


02005005

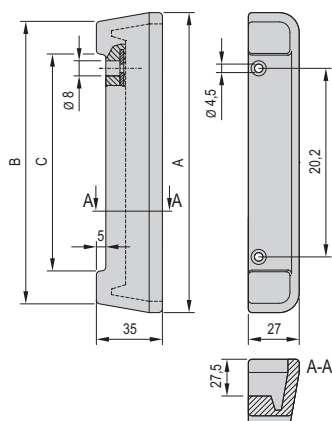


02908054

デスクトップケース - Compac PRO

リア脚, フード取付け用

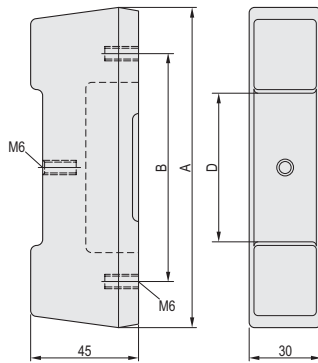

リアパネル寸法

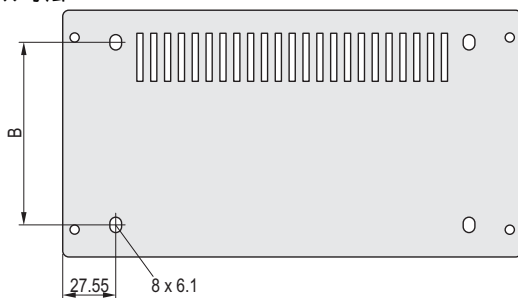

02004065

納品構成

番号	数	品名
1	2	リア, フード用, PUフォーム, 黒 re
2	1	組立て用部品 キット品

品番および発注のための情報

高さ U	A mm	B mm	D mm	品番
3	133.5	95	65	20823-668
4	177.8	139.5	95	20823-669

- リアパネルは5.82 参照

フード



02005006

納品構成



番号	数	品名
1	1	フード, ABS, RAL7016, 厚さ< 4mm, 取付け用ローレットネジ付き
2	1	組立て用部品 キット品

品番および発注のための情報

高さ U	幅 HP	A mm	品番
3	42	267	24575-136
3	63	373.5	24575-156
3	84	480	24575-176
ケーブル ブラケット, PC, black, UL94 V-0, PU 2個			20823-674



NOTE

- ケーブルブラケットはフード取付け用脚に固定します
- フードを使用する場合は, リアパネルおよびフード取付け用脚をケースに取り付けなければなりません
- リアパネルは5.82参照
- リア脚は5.84参照

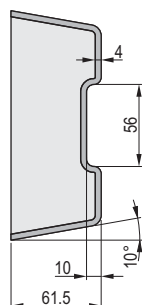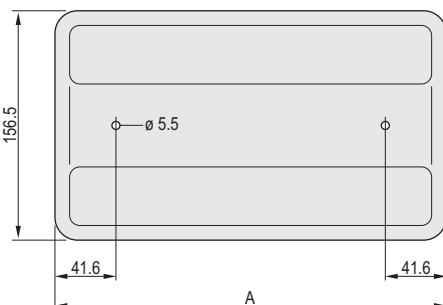

02004064

ケーブルブラケット

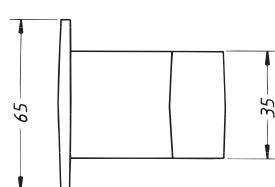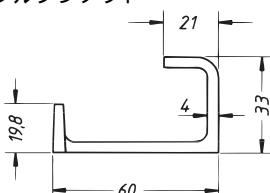

A4-512

デスクトップケース - Compac PRO

フロントドア、アクリル・ガラス、ヒンジ付き



- ヒンジはケースのトップ/ボトムのいずれにも取り付けことができます
- ドアの開閉が容易なラッチ機構
- キー/ロックを取付けることができます

納品構成 (キット品)

(kit)


Item	Qty	Description
1	2	サイドパーツ, Al ダイカスト, 粉体塗装 RAL7016
2	1	フロントドア, PMMA, アクリルガラス, 3mm, ブルー・グレー・チント
3	1	ドアラッチ, PC, UL94 V-0, 黒
4	2	スぺーサプレート, Al, 3mm, クロメイト
5	1	組立て用部品 キット品

品番および発注のための情報



高さ U	幅 HP	品番
3	42	24575-137
3	63	24575-157
3	84	24575-177
キー/ロック, フロントドア用, シリンダー, キー2個, 組立て用部品		21100-647

寸法

高さ U	b TE	H mm	h mm	B mm
3	42	139,50	128,40	229,60
3	63	139,50	128,40	336,40
3	84	139,50	128,40	443,00

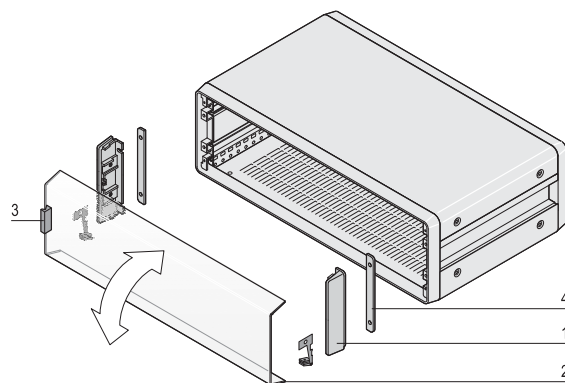

フロントドア、ヒンジ付き

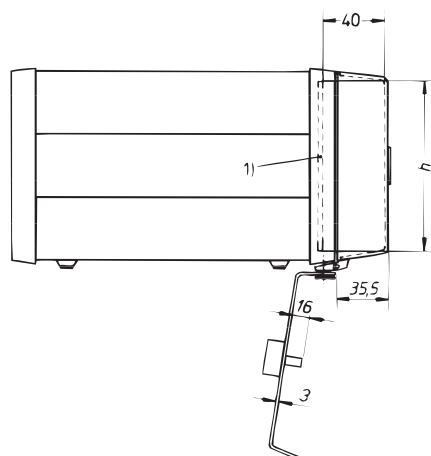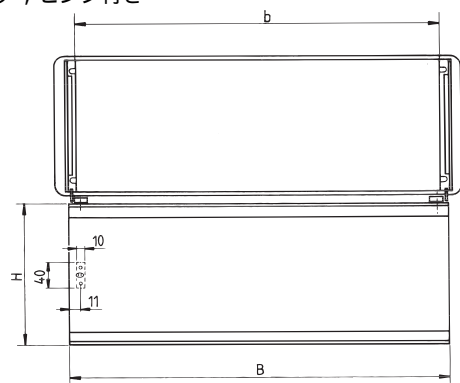

1) フロントパネル

太字で表記した品番は標準品を示します。ご注文の際は納期をお問い合わせください。
細字の品番は製造標準品です。ご注文の際は納期をお問い合わせください。

デスクトップケース - Compac PRO

チルトハンドル



- キャリングハンドル，粉体塗装仕上げ
- チルト角度：30°
- 耐過重：20kg

納品構成(キット品)


番号	数	品名
1	1	キャリングバー，アルミ押出し成形，粉体塗装，RAL7016
2	2	ハンドルサイド，亜鉛ダイカスト，粉体塗装，長さ：180mm
3	2	セーフティーインサート，St，1.5mm，黒
4	1	組立て部品キット，サイドパネル取付け用

品番および発注のための情報


For ケース高さ U	幅 HP	品番
2	42	24575-038
2	84	24575-078
3, 4	28	24575-118
3, 4	42	24575-138
3, 4	63	24575-158
3, 4	84	24575-178

寸法

ケース幅 HP	a mm	b mm	c mm
28	249.32	180.32	202.72
42	320.44	251.44	273.84
63	427.12	358.12	380.52
84	533.80	464.80	487.20

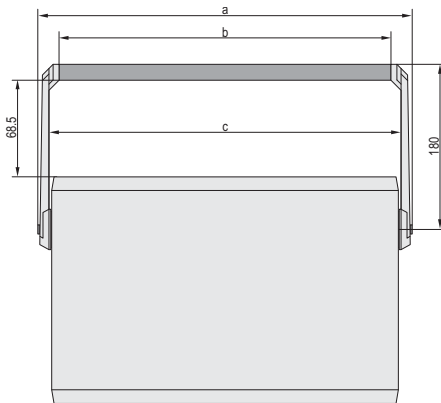


02004002

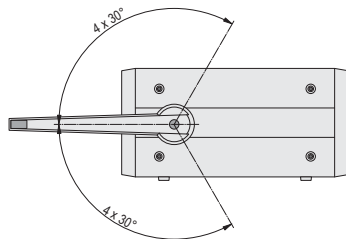

02004080

GND/ アース接続キット

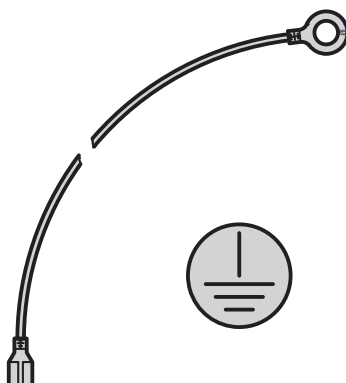

- GND/ アース接続の規格適合：
 - DIN EN 50178/VDE 0160
 - DIN EN 60950/VDE 0805
 - DIN EN 61010-1/VDE 0411 part1
 - DIN EN 61010-1A2/VDE 0411 part 1/A1


品番および発注のための情報

品名	数	品番
GND/ アース接続キット，銅撚線，1.5mm ² ，PVC被服，グリーン/イエロー，サイドパネル，ベース/リアパネル間接続用，1キット	1	24575-801

aza43284

デスクトップケース - Compac PRO

上げ起こし脚, プラスチック

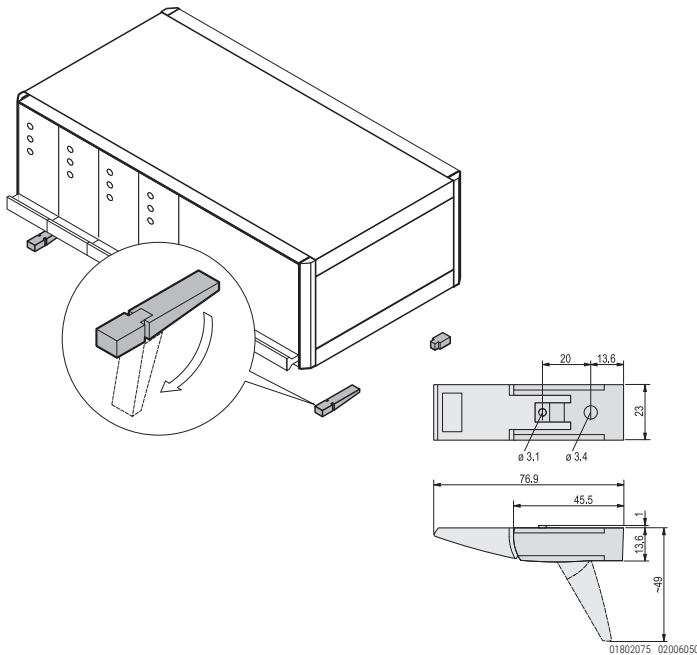

- 標準脚と交換して使用します
- 耐過重：25kg/脚
- ボトムカバーの取付け穴に固定します


納品構成(キット品)

番号	数	品名
1	4	脚, PA UL94 V-0
2	4	すべり止め, TPE
3	2	上げ起こし脚, PA UL94 V-0
4	1	組立て部品キット

品番および発注のための情報

品名	RAL7016 ブラック・グレー Part no.	RAL9006 シルバー Part no.
上げ起こし脚, プラスチック	20603-002	20603-001

上げ起こし脚, アルミダイカスト

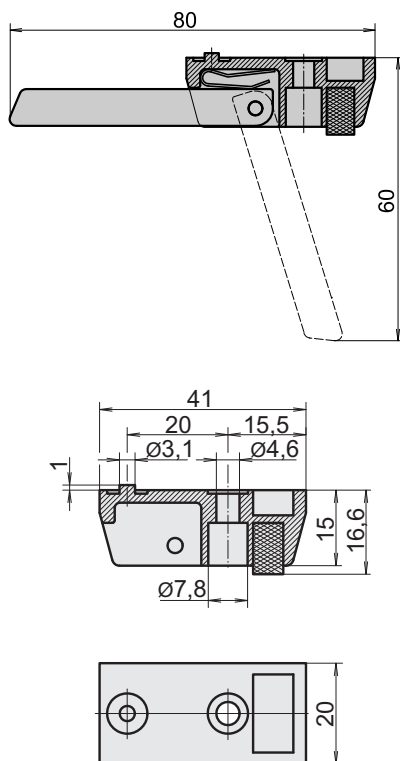

- 標準脚と交換して使用します
- ボトムカバーの取付け穴に固定します
- 耐過重：50kg/脚

品番および発注のための情報


品名	数	品番
上げ起こし脚, アルミダイカスト, シルバー	1本 (SPQ 10) ¹⁾	10603-001
脚, 上げ起こし無し, アルミダイカスト, シルバー	1本 (SPQ 10) ¹⁾	10603-002
チーズヘッドスクリュー, -, M4 x 12, St, 亜鉛メッキ, バック100個		21101-211
六角ナット, M4, St, 亜鉛メッキ, バック100個		21100-211
スプリングワッシャ, M4, St, 亜鉛メッキ, バック100個		21100-207

1) SPQ(標準梱包数標準梱包数): 品番は個数1本を示します
標準梱包数 (SPQ) 単位でのご発注をお願いいたします。

デスクトップケース - Compac PRO


水平 / センターレールの取付け位置

Case, 2 U

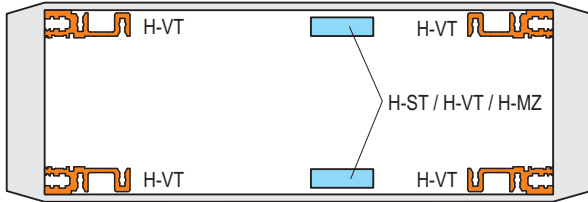


02004073

Case, 3 U + 4 U

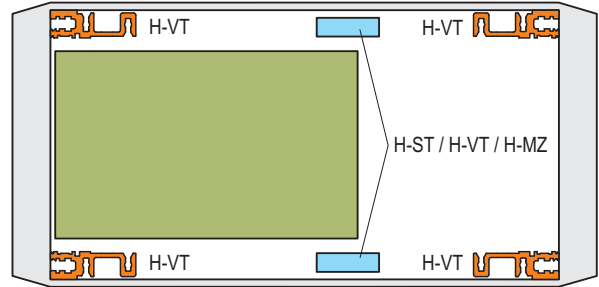


02004074

Case, 6 U

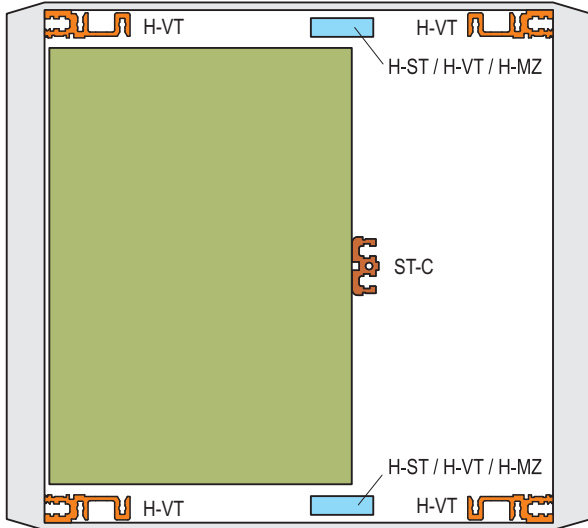


02004076

Case 2 x 3 U (6 U)

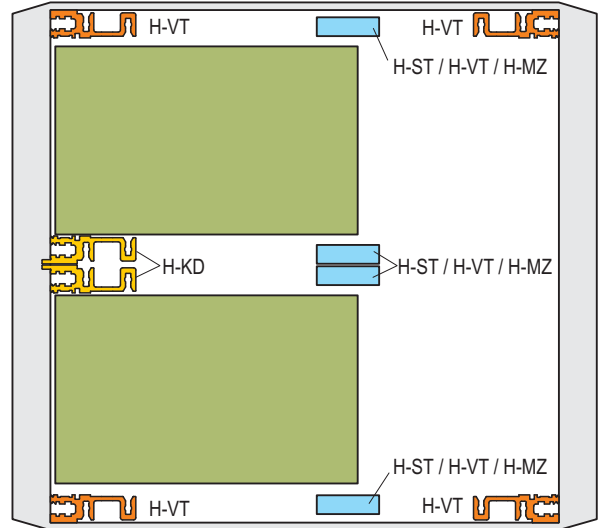

02004077

Horizontal rails

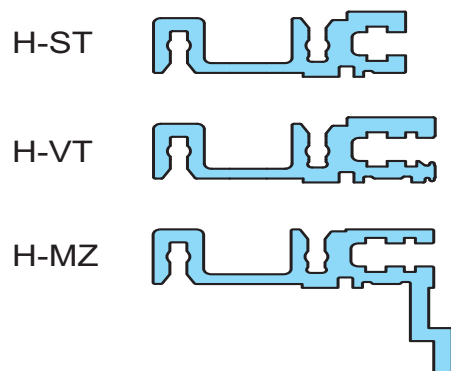

02004078

デスクトップケース - Compac PRO

水平レール, フロント/センター/リア

品番および発注のための情報

		絶縁版を使う バックプレーンの取付け	バックプレーンの直接 取付け	コネクタの直接取付け IEC 60603-2 (DIN 41612)	フロント 水平レール
		 04400001 "ヘビー・デュティ" タイプ H-ST 標準  06197011 アルミ押し出し成形, 表面はアルマイト, 接触面は導 通性を持つ, HPのシルク印字あり	 04400002 "ヘビー・デュティ" タイプ H-VT + 3mm  06197013 アルミ押し出し成形, 表面はアルマイト, 接触面は導 通性を持つ, HPのシルク印字あり	 04400003 "ヘビー・デュティ" タイプ H-MZ Z レール取付け  06197015 アルミ押し出し成形, 表面はアルマイト, 接触面は導 通性を持つ, HPのシルク印字あり	 04400004 "ヘビー・デュティ" タイプ H-KD ショートリップ  06197008 アルミ押し出し成形, 表面はアルマイト, 接触面は導 通性を持つ, HPのシルク印字あり
有効 長さ HP	長さ mm	1 本 (SPQ 10) ¹⁾	1 本 (SPQ 10) ¹⁾	1 本 (SPQ 10) ¹⁾	1 本 (SPQ 10) ¹⁾
28	147.32	34560-528	34560-728	34560-928	34560-228
42	218.44	34560-542	34560-742	34560-942	34560-242
63	325.12	34560-563	34560-763	34560-963	34560-263
84	431.80	34560-584	34560-784	34560-984	34560-284
トルクススクリュー M4x14, St, 亜鉛メッキ, バック100 個		24571-371	24571-371	24571-371	24571-371
トルクス・スクリュー M4 x 10, St, 亜鉛 メッキ, スロット1 でネジ固定のガイドレ ールを使用する時に使う, バック: 100個		—	—	24571-372	24571-372
Z レール, コネクタ直接取付け 用, 参照ページ		5.91	—	—	—
絶縁板, 参照ページ		—	5.90	—	—
ネジ切りインサート, 参照ページ		5.90	5.90	5.90	5.90


1) SPQ(標準梱包数標準梱包数):品番は個数1 本を示します。標準梱包数(SPQ)単位でのご発注をお願いいたします。

NOTE

- 水平レールの詳細はページ6.27参照
- 水平レールの取付け位置はページ5.88参照

デスクトップケース - Compac PRO

水平レール, センタ, タイプST-C

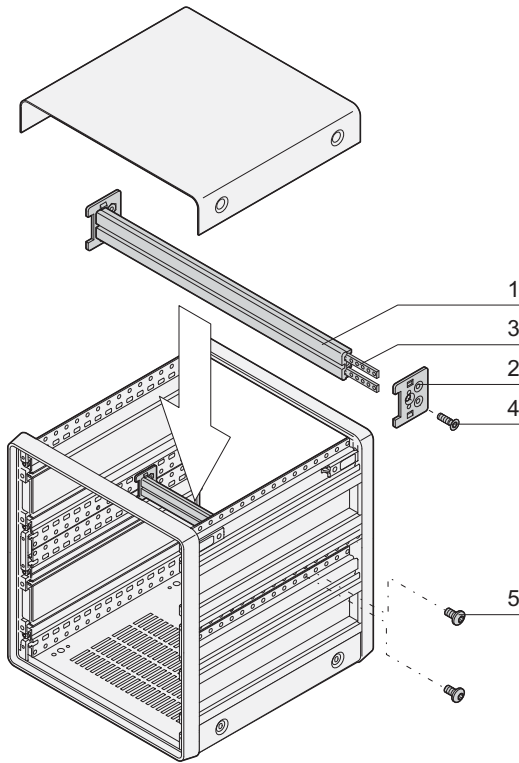

- 絶縁版を使うバックプレートの取付け用
- 6UコンパックPROケース用

納品構成(キット品, 番号1 - 4は組立て済み)



番号	数	品名
1	1	水平レール, アルミ押し出し成形, アルマイト, 接続部は導電性処理
2	2	アダプタプレート, AI
3	2	ネジ切りインサート, M2.5, St, 垂鉛メッキ
4	2	カウンタサンクスクリュー, トルクス, M4 x 14
5	4	パンヘッドスクリュー, トルクス, M4 x 6

品番および発注のための情報

有効幅	長さ	品番
HP	mm	
63	325.1	24575-454
84	431.8	24575-474

ネジ切りインサート, 位置決めインサート, 絶縁版

 品番および発注のための情報

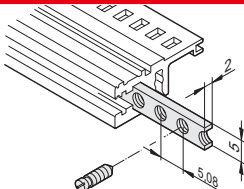		ネジ切りインサート		絶縁版	
		M2.5	M3		
		 06103056 フロントパネルを水平レールを固定するために必要です カラスクリュー：12.3mm長さに適合， 参照ページ6.64		 BZ6749 バックプレートの取付けで絶縁が必要な場合に 使用します。	
		ネジ切りインサート		絶縁版	
有効 長さ	長さ			長さ	
HP	mm	1 本 (SPQ 10) ¹⁾	1 本 (SPQ 10) ¹⁾	mm	バック10 本
28	146.82	34561-328	—	144.20	24560-828
42	217.94	34561-342	—	210.40	24560-842
63	324.62	34561-363	—	316.88	24560-863
84	431.30	34561-384	34561-484	428.64	24560-884

Accessories

セットスクリュー, M2.5 x 8, バック 100個	21100-276	-	-
セットスクリュー, M3 x 8, バック 100個	-	21100-646	-




1) SPQ(標準梱包数標準梱包数):品番は個数1本を示します。標準梱包数(SPQ)単位でのご発注をお願いいたします。

2) 品番は梱包数(バック)を含みます。バック単位で野ご発注をお願いいたします。

デスクトップケース - Compac PRO

Zレール, フラットレール


品番および発注のための情報

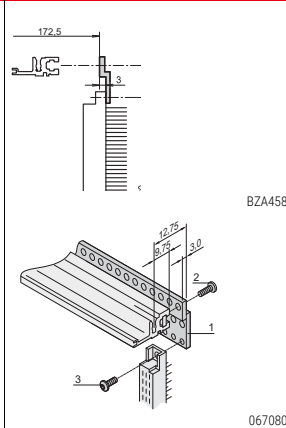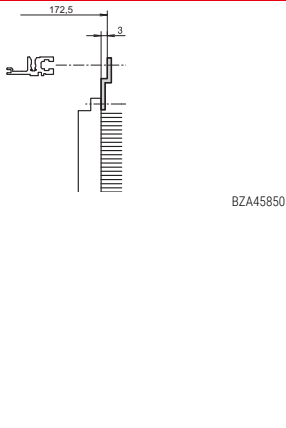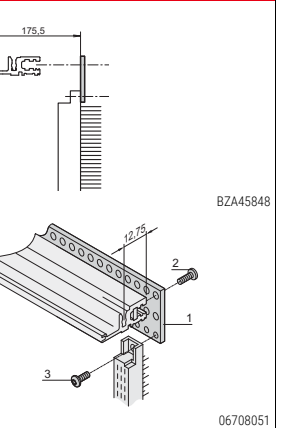		Zレール, コネクタ取付け用		フラットレール
		コネクタ, IEC60603-2 DIN41612, 番号 1	31-ピン, DIN41617	IEC60603-2, DIN41612, 番号1
		 ST水平レールにZレールを取付けてコネクタ固定します。ネジ切りインサートおよび取付けネジは別途ご発注ください。	 ST水平レールにZレールを取付けてコネクタ固定します。ネジ切りインサートおよび取付けネジは別途ご発注ください。	 VT水平レールにフラットレールを取付けてコネクタ固定します。ネジ切りインサートおよび取付けネジは別途ご発注ください。
有効 長さ HP	長さ mm	1本	1本	バック 4本
28	142.24	30822-033	—	20822-049
42	213.36	30822-047	—	20822-050
60	304.80	30822-065	30819-783	20822-047
84	426.70	30822-089	30819-808	20822-048
番号3: トルクスクリュー, パンヘッド コネクタ取付け用, M2.5 x 7, バック 100個		24560-147	24560-147	24560-147
番号2: トルクスクリュー, パンヘッド Zレール/フラットレールを水平レールに取付け用, M2.5 x 10, バック 100個		24560-148	24560-148	24560-148


デスクトップケース - Compac PRO

ガイドレール, プラグインユニット/ プラグインモジュール用, ガイド溝幅 2mm および 2.5mm

品番および発注のための情報

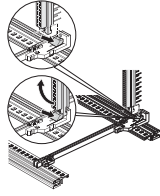			プラグインユニットおよびフレームタイププラグインユニット用	
			標準	DIN コネクタ取付け用標準
組立て: - アルミ押し成形の水平レールにクリップインで取付けられます。 - 1.5mm厚プレートに固定できます。 保管温度: -40 ~ 130			 長さ 220mmまで一体成形品, PBT, UL94 V-0; 280mm以上の長さでは, 組立て品, エンドピース: PBT, UL94 V-0, および中間バー: アルミ押し成形	 PBT, UL94 V-0 コネクタはガイドレールにクリップオン固定
Board 長さ mm	Groove 幅 mm	Colour mm	バック10本	PU 10 ペア ¹⁾
70	2	red	—	—
70	2	grey	—	—
160	2	red	24560-351	64560-074
220	2	red	24560-353	64560-075
280	2	red	24560-379	—
340	2	red	24560-380	—
160	2.5	red	—	—
220	2.5	red	—	—
寸法図 参照ページ			6.40	6.40

 アクセサリ

固定スクリュー, バック100個 	24560-141	24560-141
ESDクリップ, バック50個	24560-255	24560-255


- 1) SPQ(標準梱包数標準梱包数):品番は個数1本を示します。標準梱包数(SPQ)単位でのご発注をお願いいたします。
 2) 品番は梱包単位(バック)の個数を含みます。バック単位でのご発注をお願いいたします。

ガイドレールの詳細はページ6.41を参照

デスクトップケース - Compac PRO

ガイドレール, "アクセサリ" 取付け用, ガイド溝幅2mm および2.5mm

品番および発注のための情報

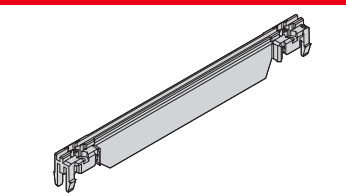			ガイドレールタイプ		
			"アクセサリ" 取付け用	"アクセサリ" 取付け用 強化型	ヘビーデューティ仕様, アルミ押出し成形, シルバー,
組立て: - アルミ押出し成形の水平レールにクリップインで取付けられます. - 1.5mm厚プレートに固定できます. 保管温度: -40 ~ 130			 長さ220mmまで一体成形品, PBT, UL94 V-0; 280mm 以上の長さでは, 組立て品, エンドピース: PBT, UL94 V-0, および中間バー: アルミ押出し成形	 PBT, UL94 V-0; ガイドレールを強化するためサポートビームが一体で成形されています。	 アルミ押出し成形, "ヘビー・デューティ"仕様で水平レールに固定スクリーンで取付けます。
ボード奥行き mm	ガイド溝幅 mm	色 mm	バック10本	1本 (SPQ 50)	1本 (SPQ 10) ¹⁾
100	2	red	-	-	-
160	2	red	24560-373	64560-076	-
160	2	grey	-	-	34562-881
220	2	red	24560-374	64560-078	-
220	2	grey	-	-	34562-882
280	2	red/silver	24560-375	64560-080	34562-883
340	2	red/silver	24560-376	-	34562-884
400	2	red/silver	-	-	34562-885
160	2.5	silver	-	-	34564-881
220	2.5	silver	-	-	34564-882
280	2.5	silver	-	-	34564-883
340	2.5	silver	-	-	34564-884
400	2.5	silver	-	-	34564-885
寸法図 参照ページ			6.40	6.40	6.40

アクセサリ

固定スクリーン, バック100個	24560-141	24560-141	24560-157
ESDクリップ, バック50個	24560-255	24560-255	-
ボードリテナ, 赤, バック 10個	24560-377	24560-377	-
ボードハンドル, 赤, バック 10個	24560-378	24560-378	-
ラベル, ボードハンドル用, 白, バック 1シート = 438 枚	60817-228	60817-228	-
コーディング参照ページ	see page 6.41		

1) SPQ(標準梱包数標準梱包数):品番は個数1本を示します。標準梱包数(SPQ)単位でのご発注をお願いいたします。

2) 品番は梱包単位 (バック) の個数を含みます。バック単位でのご発注をお願いいたします。


ガイドレールの詳細は ページ6.35を参。

6.35

デスクトップケース - Compac PRO

マウンティングプレート

品番および発注のための情報

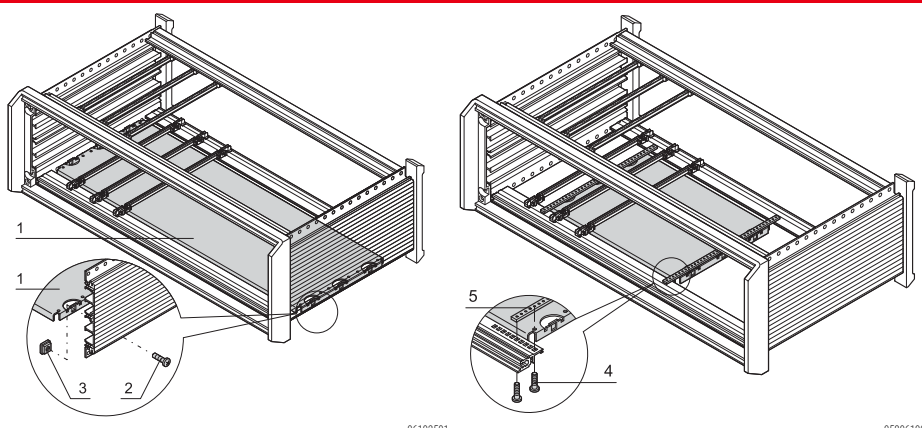			マウンティングプレート, 重量部品収納用	
			マウンティングプレート	組立て用ストリップ, 部分幅用
			ケース全幅用: サイド・パネル間に取り付けます。 部分幅用: 片側をサイド・パネル, もう一方を組立て用ストリップに固定します。 あるいは両側で組立て用ストリップに固定します	
				
			全幅用/ 部分幅用マウンティングプレート: Al, 1.5mm 全幅用, 取付け用部品は別途ご発注ください。	部分幅用マウンティングプレート用組立てストリップ: St, 2mm, 亜鉛メッキ, フロント/ リアの水平レール間に 固定して使用します。
幅 W	ボード 奥行き			
HP	W	mm		
28	146.88	160	34562-745	30840-021
28	146.88	220	34562-749	30840-033
28	146.88	280	34562-753	30840-045
28	146.88	340	34562-757	30840-057
42	217.99	160	34562-746	30840-021
42	217.99	220	34562-750	30840-033
42	217.99	280	34562-754	30840-045
42	217.99	340	34562-758	30840-057
63	324.67	160	34562-747	30840-021
63	324.67	220	34562-751	30840-033
63	324.67	280	34562-755	30840-045
63	324.67	340	34562-759	30840-057
84	431.35	160	34562-748	30840-021
84	431.35	220	34562-752	30840-033
84	431.35	280	34562-756	30840-045
84	431.35	340	34562-760	30840-057
組立て部品キット, マウンティングプレート用 バック 1キット品: トルクス、バンヘッドスクリュー M4x5, St, 亜鉛メッキ: 12個, M4x6, St, 亜鉛メッキ: 10個, M4 角ナットSt, 亜鉛メッキ: 10個			24560-184	-
組立て部品キット, 組立てストリップ用トルクス・スクリュー, バン・ヘッドM2.5 x 5, St, 亜鉛メッキ, バック 100個			-	24560-146





NOTE

- 角ナット (番号3) はサイドパネルへの取付けに必要です。
- 組立て用ストリップは部分幅のマウンティングプレートの取付けに必要です。別途ご発注ください。
- ガイドレールは水平レールの第1 ポジションから最終の位置まで取り付けることができます。
- 4.4" 用および強化型ガイドレールは使用できません。

デスクトップケース - Compac PRO

複合マウント(6 U AND 2 X 3 U 上下に配置される)

品番および発注のための情報

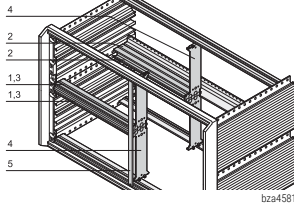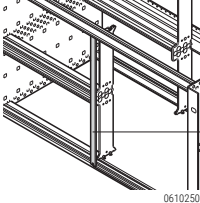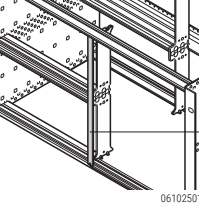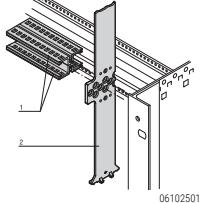	複合マウント: 水平と垂直の細分 (ステンレス鋼EMCガasketの 前面パネルを含む)	シールドなしフロント パネル、6 U、2 HP 番号 6	EMCガasketのフロ ントパネル、6,2HP 番号 6	複合マウント用分割押出 番号 2
	 番号1: 2の前面水平レール (H-KD)、Al 押し出し、アルマイト。 番号2: 2本の後部水平レール (AB) アル押し出し、アルマイト。番号3: ねじ切り 挿入、St、亜鉛メッキ 番号4: Znダイカ スト支持部材。番号6: フロントパネル 2HP、6U、シールド付き。 EMCステンレス鋼製ガasket付き (84: 0、項目4、6なし)	 Al、2.5 mm、 フロントアルマイト、 リア紅色グリーン クロメート	 Al、2.5 mm、U-profile with notch, 6 U、2 HP	 6 U、die-cast zinc; splitting extrusion is inserted in the grid holes of the horizontal rail; the splitting extrusion can be bolted
幅ピッチT1: T2 HP	PU 1キット	1 ピース (SPQ 5)	1 ピース (SPQ 5) ¹⁾	1 ピース
20:62	24562-420			
40:42	24562-440			
42:40	24562-442	30847-472	30849-140	64560-010
63:19	24562-463			
84:0	24562-484			
トルクス皿ねじ M4 x 14、亜鉛メッキ、PU 100個 固定分割押出/水平レール	—	—	—	24560-145
なべネジ M2.5 x 10、St、亜鉛メッキ、PU 100個 水平固定レール/分割押出し	—	—	—	24560-179
ボジドライブ/マイナスネジカラー M2.5 x 12.3、St、ニッケルメッキ、PU 100個	—	21101-101	21101-101	—
ボジドライブ/マイナスネジカラー M2.5、黒、亜鉛メッキ、PU 100個	—	21101-102	21101-102	—
ワッシャー 2.7 x 5 x 1、プラスチック製PA 6、PU 100個	—	21101-121	21101-121	—
テキスタイルガasket、コア: フォーム、 スリーブ: CuNiコーティングを施したテキスタイル クラッド UL 94 V-0、PU 10個	—	—	21101-855	—

- 6 Uアセンブリ領域を次のように分割します。
 - 2 x 3 U
 - 1 x 6 U
- ユーロボード (高さ100 mm) とダブルを受け入れるように設計されています。ユーロボード (高さ233.35 mm)


NOTE

- 水平レール用のミシン目付きストリップを別途注文してください。
5.90ページを参照。
- リアセンターの水平レールを別途注文してください。
5.89ページを参照。

デスクトップケース - Compac PRO

水平ボードの取り付け

品番および発注のための情報

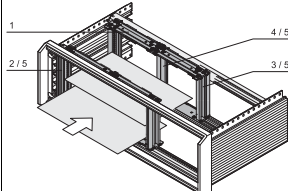
				水平ボード取り付け		
				ボードケージ	EMCシールド用フロントフレーム	フロントフレーム、シールドなし
				 05806091 ストラットは亜鉛ダイカスト前後に水平レール。ねじ切りインサート、St、亜鉛メッキ。固定材キットの水平取り付け用3または4 Uのダブルハイトユーロボード高いサブブラック/ケース。54 HPスペースが必要です。EMCシールド用のフロントフレームは別途ご注文ください。		

ダイレクトバックプレーン実装用

デスクトップケース - Compac PRO

スロット用エアバッフル


品番および発注のための情報

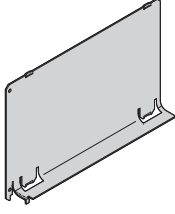			エアバッフル 前面パネルなし
			 06108085 Al、1 mm、組み立てキット空いているスロット位置でのエアショートを防止します。 ガイドレールの溝に押し込まれる
奥行きh mm	幅 HP	高さ U	1 piece
160	4	3	34562-823
160	4	6	
160	8	3	34562-833
160	8	6	34562-836
160	12	3	34562-843
160	12	6	34562-846
220	4	3	34562-824
220	4	6	34562-827
220	8	3	34562-834
220	8	6	34562-837
220	12	3	34562-844
220	12	6	34562-847

デスクトップケース - Compac PRO


寸法

サイドパネル 2U, 押し出し成形

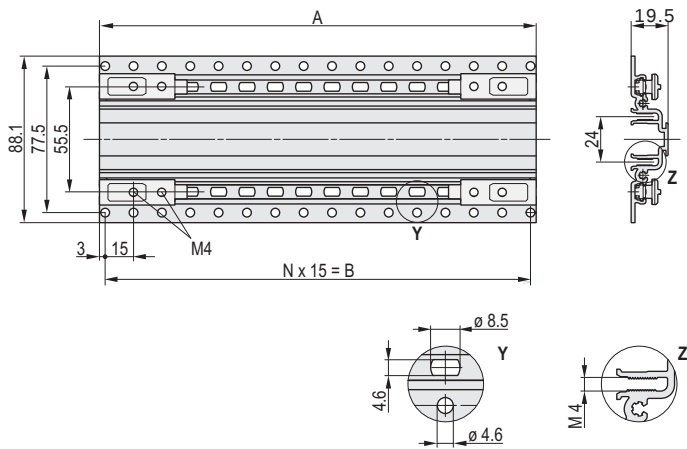


02004057

サイドパネル 3U, 押し出し成形

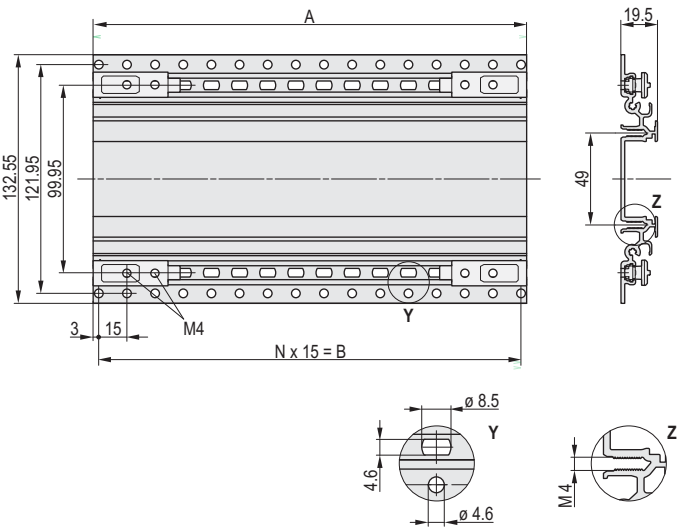


02004058

サイドパネル 4U, 押し出し成形

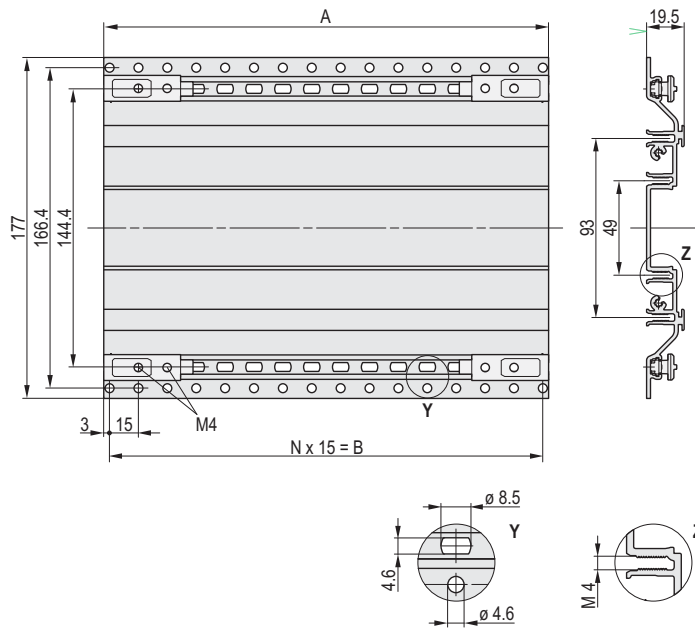

02004059

サイドパネル 6U, 押し出し成形

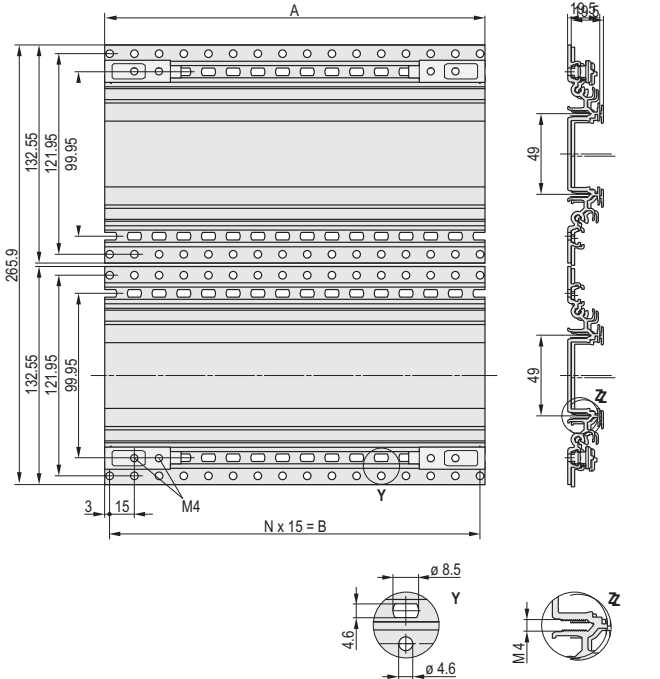

02004060

寸法

ケース 奥行き	最大収納 奥行き	寸法	
mm	mm	A in mm	B in mm
271	250	231	15 15 = 225
331	310	291	19 15 = 285
391	370	351	23 15 = 345
451	430	411	27 15 = 405
511	490	471	31 15 = 465

Note

6Uケースのサイドパネルは2枚の3Uパネルで構成されています。

デスクトップケース - Compac PRO

デスクトップケース - Comptec

概要

メインカタログ

キャビネット 1

ウォールマウント
ケース 2

キャビネット、
ウォールマウント用
アクセサリ .. 3

温調 4

エレクトロニクス
ケース 5

サブラック
19"シャーシ 6

スロントパネル、
プラグインユニット
..... 7

システム 8

パワーサプライ
ユニット..... 9

バックプレーン . 10

コネクタ、フロント
パネルコンポーネン
トシステム..... 11

付録 12



02202003

規格適合

- 内部の搭載寸法：
IEC 60297-3-100
- 防護レベル：IP 20，
IEC 60529
- 保護接地/ アース接続：
DIN EN 50178/VDE 0160
DIN EN 60950/VDE 0805
DIN EN 61010-1/VDE 0411 part 1
DIN EN 61010-1A2/VDE 0411 part 1/A12

デスクトップケース - Comptec

概要

概要 5.100

19" サブラックあるいは19" シャシー収納用デスクトップ・ケースとして最適

- 内部の収納耐過重：40 kg まで
- エア・インレットを最適化するため，ベース・プレートの最大6 列の換気スリットを持つ
- 頑丈な構造で高い安定性
- フロントとリアは対称構造で同じデザイン
- W ケース側面にハンドル・ストリップまたは埋め込みハンドルを持つ



02202004

19" ケース，スチールカバー

- フロント/リアのアルミダイカストフレームにスチール製のカバーを持つ
- トップカバーおよびベースプレートの取り外しが容易
- トップカバーおよびベースプレートは内側にGND/アース接続用端子を持つ
- ケース高さ：3，4，6，7および9U
(スチール製外装部品)

コンプテック

3, 4 U, St 5.102
6, 7, 9 U, St 5.103
9, 12 U, Al 5.104

アクセサリ

フォールディング
ハンドル..... 5.105

スライドレール..... 5.105

GND/アースキット 5.106

組立て用部品キット 5.106

上げ起こし脚 5.107



02202005

19" ケース，アルミカバー


- フロント/リアのアルミダイカストフレームにスチール製のカバーを持つ
- トップカバーおよびベースプレートの取り外しが容易
- トップカバーおよびベースプレートは内側にGND/アース接続用端子を持つ
- ケース高さ：9U および 12U
(アルミニウム製外装部品)

デスクトップケース - Comptec


19" ケース, 3U および 4U



02202001

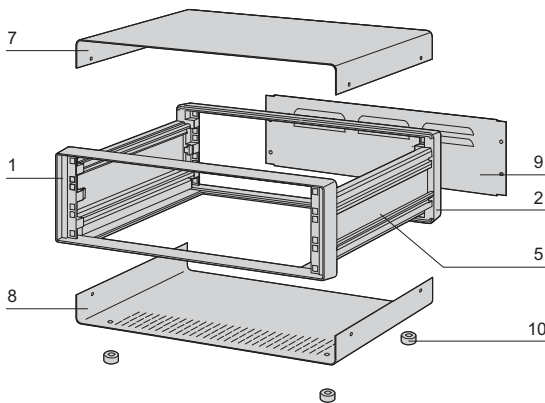


正面図

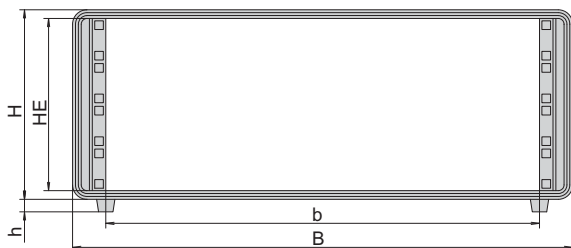

CTTP0001

有効幅 $b = B - 69\text{mm}$, h = ケース脚の高さ

側面図

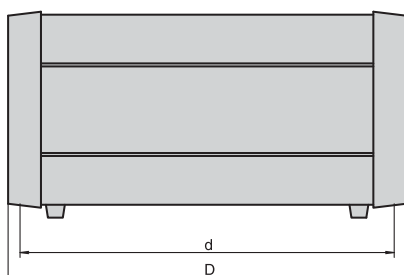

CTA30677

有効奥行き $d = D - 24\text{mm}$

CTA42313

- デスクトップケース(組立て済み)
- スチール製トップカバー, ベースプレートおよびリアパネル
- アルミダイカストフロント/リアフレーム
- 換気スリット付きベース・プレート
- 換気ルーバー付きリアパネル
- 一体型ハンドル機能付きサイドパネル

納品構成 (キット品)

番号	数	品名
1	1	フロントフレーム, アルミダイカスト, RAL7016, 19" 取付け用
2	1	リア・フレーム, アルミ・ダイカスト, RAL7016, 19" 取付け用
5	2	サイドパネル, アルミ押し出し成形, RAL7016
7	1	カバープレート, Al, 1mm, RAL9006, GND/アース接続端子付き
8	1	ベースプレート, Al, 1mm, RAL9006, GND/アース接続端子付き
9	1	リアパネル, St, 1mm, RAL9006, GND/アース接続端子付き
10	4	ケース脚, すべり止め付き, PC, 黒, UL4 V-0
11	1	組立て用部品, キット品

番号1, 2, 5および9は組立て済み。

品番および発注のための情報

高さ	H	h	奥行き	有効奥行き	幅	品番
U	mm	mm	D	d	B	
3	153	13.0	300	276	520	10225-601
3	153	13.0	400	376	520	10225-612
3	153	13.0	500	476	520	10225-623
4	198	13.0	300	276	520	10225-602
4	198	13.0	400	376	520	10225-613
4	198	13.0	500	476	520	10225-624

NOTE

- GND/アースキットは別途ご発注ください。ページ5.106 参照。
- ケース脚 (番号 10) は上げ起こし脚に変更できます。ページ5.107 参照。
- スライドレールを別途注文してください。5.105ページを参照。

デスクトップケース - Comptec

19" ケース, 6 ~ 9U



- デスクトップケース(組立て済み)
- 埋め込みハンドル付き
- スチール製トップカバー, ベースプレートおよびリアパネル
- アルミダイカストフロント/リアフレーム
- 換気スリット付きベースプレート
- 換気ルーバー付きリアパネル

納品構成(キット品) (kit)

番号	数	品名
1	1	フロントフレーム, アルミダイカスト, RAL7016, 19" 取付け用
2	1	リアフレーム, アルミダイカスト, RAL7016, 19" 取付け用
3	2	サイドフレーム, トップ, アルミ押し出し成形, RAL7016
4	2	サイドフレーム, ボトム, アルミ押し出し成形, RAL7016
5	2	サイドパネル, St, 1.5mm, RAL9006, GND/アース接続端子付き
6	2	埋め込みハンドル, PC, RAL7016, UL94 V-0, 耐過重: 60kg/ペア
7	1	カバープレート, Al, 1mm, RAL9006, GND/アース接続端子付き
8	1	ベースプレート, Al, 1mm, RAL9006, GND/アース接続端子付き
9	1	リアパネル, St, 1mm, RAL 9006, GND/アース接続端子付き
10	4	ケース脚, すべり止め付き, PC, 黒, UL94 V-0
11	1	組立て用部品キット品


番号1, 2, 3, 4, 5, 6 および 9 は 組立て済み。

品番および発注のための情報


高さ			奥行き	有効奥行き	幅	品 番
H		h	D	d	B	
U	mm	mm	mm	mm	mm	
6	286	13	300	276	520	10225-604
6	286	13	400	376	520	10225-615
6	286	13	500	476	520	10225-626
6	286	13	600	576	520	10225-637
7	331	13	400	376	520	10225-616
7	331	13	500	476	520	10225-627
7	331	13	600	576	520	10225-638
9	420	13	400	376	520	10225-618
9	420	13	500	476	520	10225-629
9	420	13	600	576	520	10225-640

NOTE


- GND/アースキットは別途ご発注ください。ページ5.106参照
- スライドレールは別途ご発注ください。ページ5.107参照。
- ケース脚(番号10)は上げ起こし脚に変更できます。ページ5.105参照。
- 埋め込みハンドル番号6はホールディングハンドルに交換できます。ページ5.105参照。

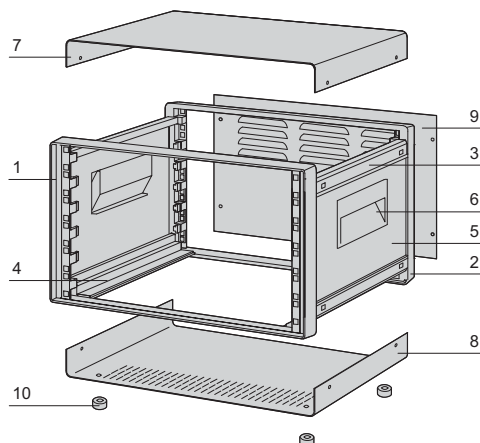

正面図

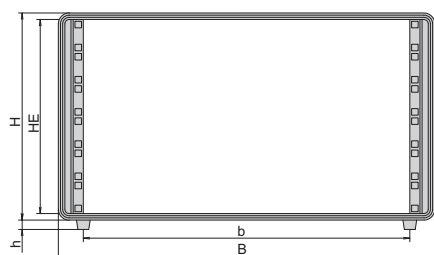
有効幅 $b = B - 69\text{mm}$, h = ケース脚の高さ

側面図

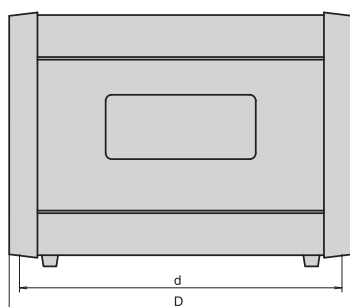
有効奥行き $d = D - 24\text{mm}$


デスクトップケース - Comptec

19" ケース, 9 ~ 12U, アルミカバー




- デスクトップケース(組立て済み)
- 埋め込みハンドル付き
- アルミ製トップカバー, ベースプレートおよびリアパネル
- アルミダイカストフロント/リアフレーム
- 換気スリット付きベースプレート
- 換気ルーバー付きリアパネル

02202006

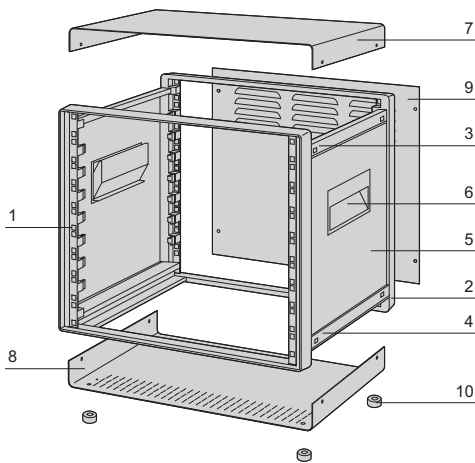


正面図

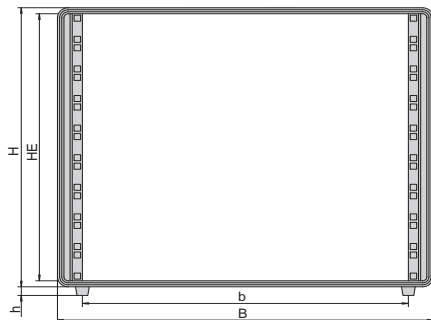

有効幅 $b = B - 69\text{mm}$, h = ケース脚の高さ

側面図

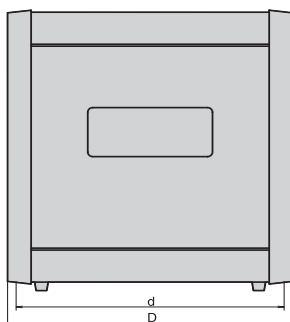

有効奥行き $d = D - 24\text{mm}$

CTTP0003

CTA30679

CTA42314

納品構成 (キット品)

番号	数	品名
1	1	フロントフレーム, アルミダイカスト, RAL7016, 19" 取付け用
2	1	リアフレーム, アルミダイカスト, RAL7016, 19" 取付け用
3	2	サイドフレーム, トップ, アルミ押出し成形, RAL7016
4	2	サイドフレーム, ボトム, アルミ押出し成形, RAL7016
5	2	サイドパネル, Al, 1.5mm, RAL9006, GND/アース接続端子付き
6	2	埋め込みハンドル, PC, RAL7016, UL94 V-0, 耐過重: 60kg/ペア
7	1	カバープレート, Al, 1mm, RAL9006, GND/アース接続端子付き
8	1	ベースプレート, Al, 1mm, RAL9006, GND/アース接続端子付き
9	1	リアパネル, Al, 1mm, RAL9006, GND/アース接続端子付き
10	4	ケース脚すべり止め付き, PC, 黒, UL4 V-0
11	1	組立て用部品キット品

番号1, 2, 3, 4, 5, 6および9は組立て済み。

品番および発注のための情報


高さ	U	H mm	h mm	奥行き D mm	有効奥行き d mm	幅 mm	品番
9	9	420	13	400	376	520	10225-667
9	9	420	13	500	476	520	10225-682
9	9	420	13	600	576	520	10225-693
12	12	553	13	400	376	520	10225-670
12	12	553	13	500	476	520	10225-685
12	12	553	13	600	576	520	10225-696

NOTE

- GND/アースキットは別途ご発注ください。ページ5.106参照。
- スライド・レールは別途ご発注ください。ページ5.107参照。
- ケース脚(番号10)は上げ起こし脚に変更できます。105ページ5.105参照。
- 埋め込みハンドル番号6はホールディングハンドルに交換できます。ページ5.105参照。

デスクトップケース - Comptec

ホールディングハンドル

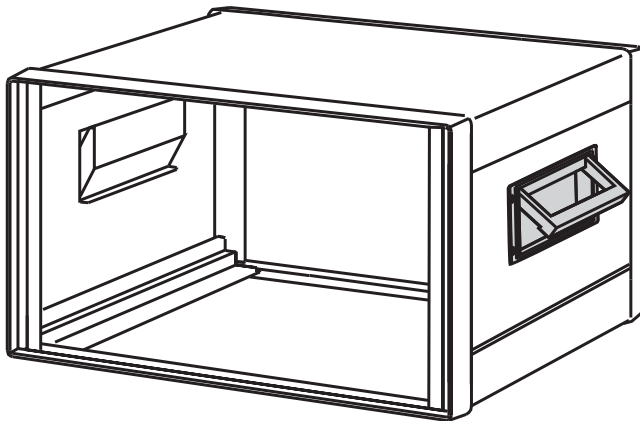

CTTP0006

- ホールディングハンドルscan be used instead of the pre-mounted h およびles shells
- 耐過重：50kg/ペア

納品構成(キット品)

番号	数	品名
1	2	ホールディングハンドル, AI ダイカスト, RAL7016
2	1	組立て用部品キット品

品番および発注のための情報

品名	品番
ホールディングハンドル	20225-439

スライドレール

- スライドレールは19" サブラックおよび19" シャシーを収納する場合に使用します

納品構成


番号	数	品名
1	1	スライドレール, アルミ押出し成形, アルマイト, 切断面は素地, 耐過重：10kg

品番および発注のための情報

ケース奥行き mm	品番
300	30225-089
400	30225-090
500	30225-091
600	30225-092

NOTE


- サブラックまたは19"シャーシごとに2つのスライドレールが必要
- スライドレールはシールド付き19インチサブラックには使用できません。ご要望に応じて特別なスライドレールをご用意可能

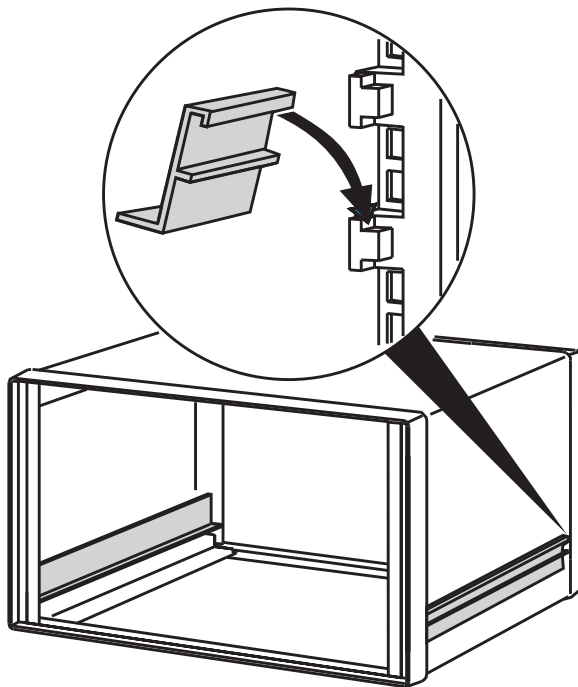

CTTP0005

デスクトップケース - Comptec

GND/アース接続キット

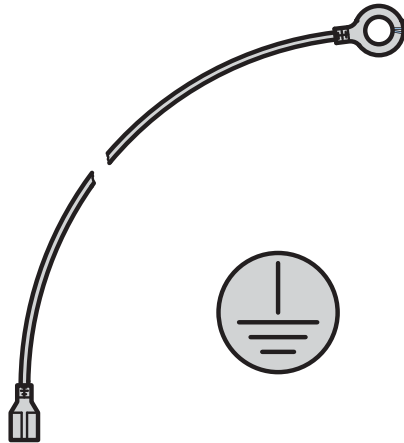

- GND/アース接続の規格適合 :
EN 50178/VDE 0160
EN 60950/VDE 0805
EN 61010-1/VDE 0411 part 1
EN 61010-1A2/VDE 0411 part 1/A
- VDE試験済み


納品構成(キット品)

番号	数	品名
1	1	GND/アース接続キット, 銅撚線, 1.5mm ² , PVC 被服, グリーン/イエロー, サイドパネル, カバー, ベースおよびリア・パネル間接続用,

品番および発注のための情報

品名	4Uまで 品番	4Uを超える 品番
GND/アース接続キット スチールカバー付きケース用	21100-490	21100-448
GND/アース接続キット アルミ・カバー付きケース用カバー	-	21100-347

19" 取付け部品

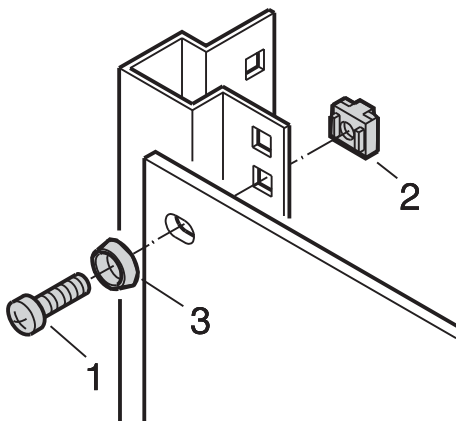


- 19" サブラックおよび19" シャシー取付け用
- 19" フロントパネル取付け用

納品構成

番号	品名
1	スクリュー, M6 x 16, 亜鉛メッキ, ポジドライブ
2	ケージナット, M6, 亜鉛メッキ
3	プラスチックワッシャー, ABS, 黒


品番および発注のための情報

品名	品番
バック = 8 x スクリュー, ケージナット, Pワッシャー	21100-435
バック = 50 x スクリュー, ケージナット, Pワッシャー	21101-809
バック = 100 x スクリュー, ケージナット, Pワッシャー	21101-810

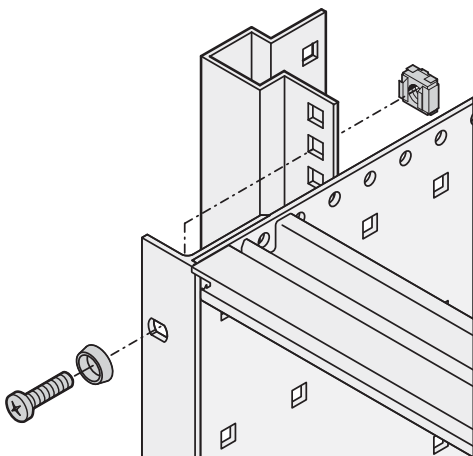

デスクトップケース - Comptec

上げ起こし脚，プラスチック

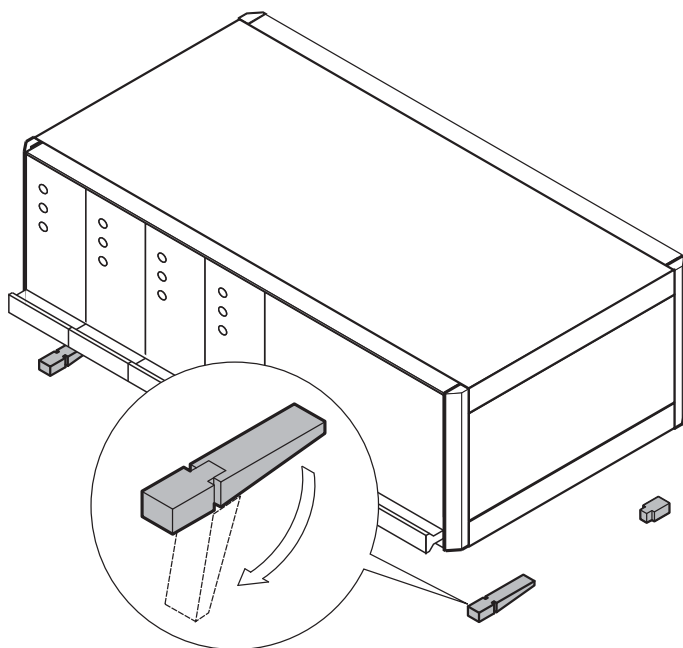

- 標準脚に代わりに使用します。
- 耐過重：25kg/脚
- ボトムカバーの取付け穴に固定

納品構成(キット品)


(kit)

番号	数	品名
1	4	脚, PA UL94 V-0
2	4	すべり止め, TPE
3	2	上げ起こし脚, PA UL94 V-0
4	1	組立て部品キット

品番および発注のための情報

品 名	RAL7016 ブラックグレー 品 番	RAL9006 シルバー 品 番
上げ起こし脚, プラスチック	20603-002	20603-001

上げ起こし脚，アルミダイカスト

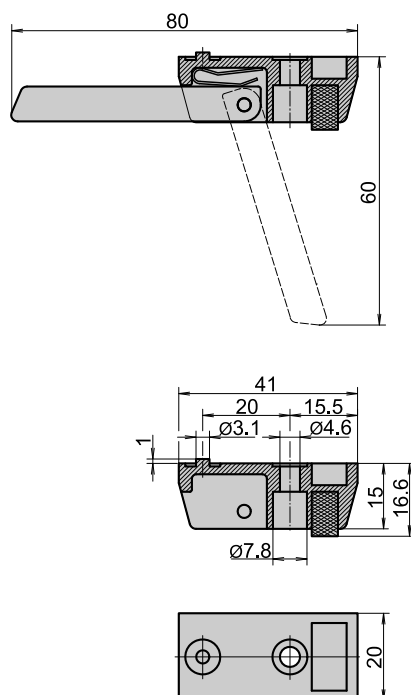

- 標準脚に代わりに使用します。
- ボトムカバーの取付け穴に固定
- 耐過重：50kg/脚、ケースの最大重量40kgに適合します。


品番および発注のための情報

品 名	数・本	品 番
上げ起こし脚， アルミダイカスト，シルバー	1 本(SPQ 10) ¹⁾	10603-002
脚，上げ起こし無し， アルミダイカスト，シルバー	1 本(SPQ 10) ¹⁾	10603-001
チーズヘッドスクリュー，M4x12，St，亜鉛メッキ， バック 100個		21101-211
6角ナット，M4，St，亜鉛メッキ，バック 100個		21100-211
スプリングワッシャ，A4，St，亜鉛メッキ，バック 100個		21100-207

1) SPQ(標準梱包数標準梱包数):品番は個数1本を示します。
標準梱包数 (SPQ) 単位でのご発注をお願いいたします。


デスクトップケース - Accessories

コンテンツ

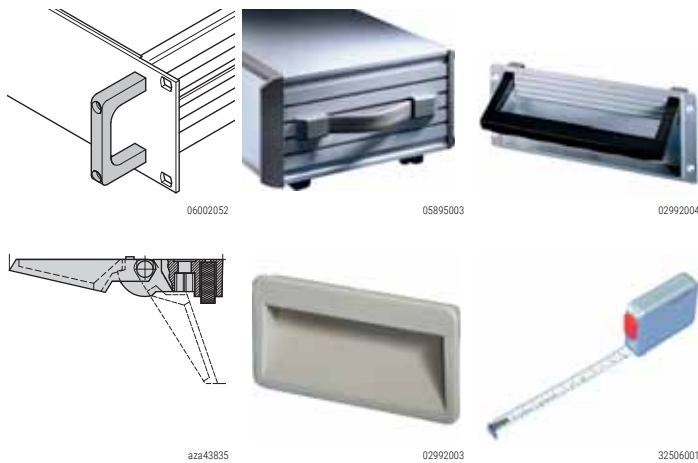

- フロントハンドル ページ5.108参照。
- ストラップハンドル ページ5.111参照。
- チルトハンドル ページ5.112参照。
- ホールディングハンドル ページ5.113参照。
- 埋め込みハンドル ページ5.114参照。
- 脚 ページ5.115参照。
- ドライバー(トルクス) ページ5.117参照。
- 巻尺 ページ5.117参照。

フロントハンドル，一体成形，幅 7mm

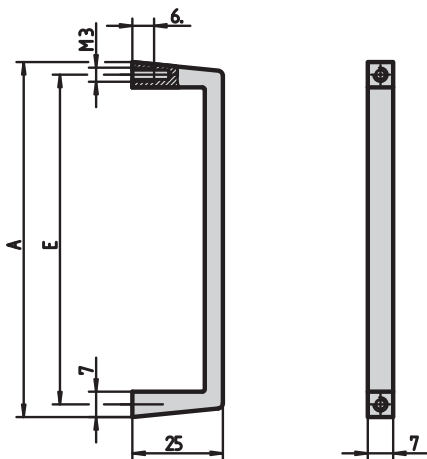

- 耐過重：10kg
- 後部からボルトで固定

納品構成(キット品)

番号	数	品名
1	1	フロントハンドル，アルミ押し成形，アルマイト


品番および発注のための情報

A	E	品番 ¹⁾
mm	mm	
48	40	10501-001
98	90	10501-002

1) 品番は個数1個を示します。
この製品のSPQ(標準梱包数標準梱包数)は10個パックです。
標準梱包数(SPQ)単位でのご発注をお願いいたします。

BZA42318

フロントハンドル，一体成形，幅 9mm

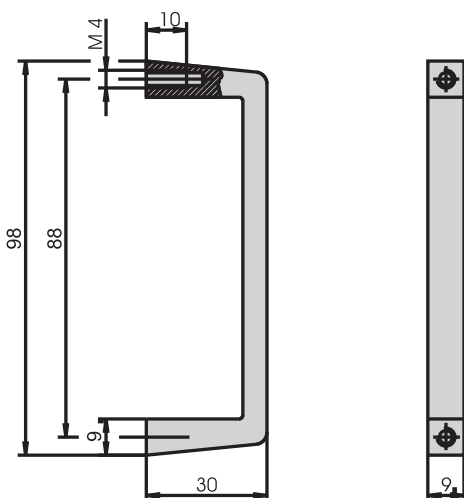

- 耐過重：30kg
- 後部からボルトで固定

納品構成(キット品)

番号	数	品名
1	1	フロントハンドル，アルミ押し成形，アルマイト

品番および発注のための情報


品名	品番 ¹⁾
フロントハンドル	10501-003
カウンタサンク・スクリュー，ボジドライブ M4x10，亜鉛メッキ，パック 100個	21101-381

1) 品番は個数1個を示します。
この製品のSPQ(標準梱包数標準梱包数)は10個パックです。
標準梱包数(SPQ)単位でのご発注をお願いいたします。

BZA42330

デスクトップケース - Accessories

フロントハンドル，一体成形，幅 10mm

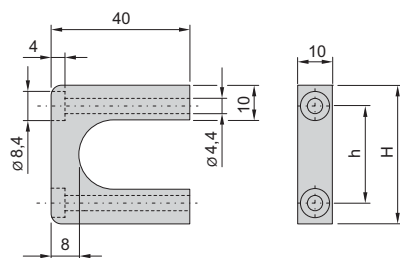

H = 1 U

02905050


- 耐過重：30kg
- 後部からボルトで固定

納品構成(キット品)

番号	数	品名
1	2	フロントハンドル，アルミ押出し成形，アルマイト
2	1	組立て用部品キット品

品番および発注のための情報


U	高さ H mm	高さ h mm	品番
1	40	28	20860-256
2	69	53	20860-257
3	113	97.5	20860-258
4	157.45	141.9	20860-259
5	201.9	186.4	20860-260

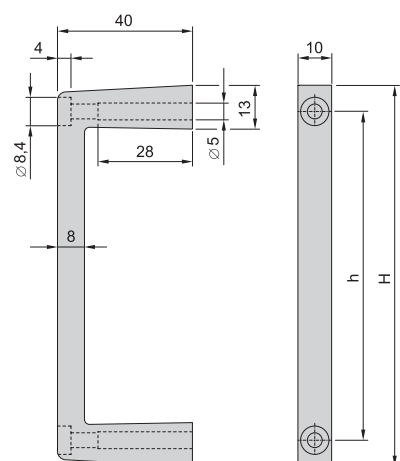

H ≥ 2 U

02905051

フロントハンドル，一体成形，幅 12.2mm

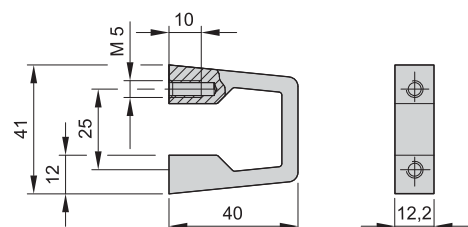

1 U

BZA42316

- 耐過重：30kg
- 後部からボルトで固定
- ネジに簡単にアクセスできる角度付き

納品構成

番号	数	品名
1	1	フロントハンドル，アルミ押出し成形，アルマイト

品番および発注のための情報

A	E	クリアアルマイト 角度付き 品番	ストレート 品番 ¹⁾	ブラックアルマイト ストレート 品番 ¹⁾
41	25	—	10501-116	—
57.5	44.5	—	10501-016	—
69	55	—	10501-004	10501-025
102	88	10501-020	10501-005	10501-026
132	120	—	10501-006	10501-027
146.4	133.4	10501-021	10501-018	—
194	180	—	10501-007	10501-028
249	235	10501-022	10501-008	10501-029

アクセサリ

パンヘッドスクリュー，ポジドライブ セルフロック，M5x12，亜鉛メッキ，バック 100個	21100-788
カウンタサンクスクリュー，トルクス M5x12，亜鉛メッキ，バック 100個	24560-183


1) 品番は個数1個を示します。
この製品のSPQ(標準梱包数標準梱包数)は10個パックです。
標準梱包数(SPQ)単位でのご発注をお願いいたします。

NOTE

- 取付け用スクリューは別途ご発注ください。

デスクトップケース - Accessories

フロントハンドル，組立て式，幅 12 mm

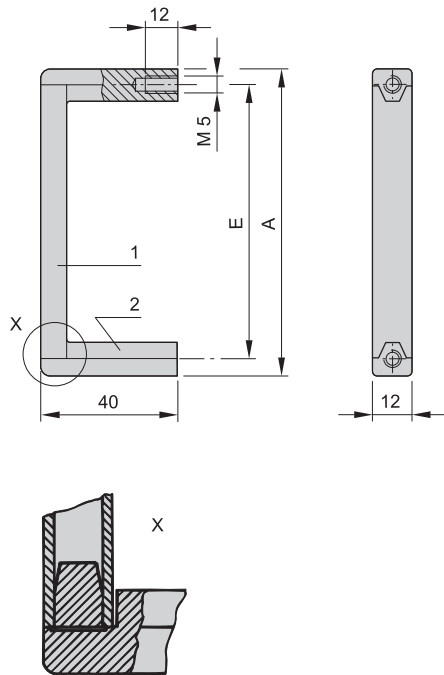

- 耐過重：10kg
- 3個の部品で構成されます：
ミドルセクションx1：アルミ押し出し成形，
エンドピースx2，ファイバグラス強化プラスチック
- 後部からボルトで固定

納品構成(キット品)

番号	数	品名
1	1	フロントハンドル，アルミ押し出し成形，アルマイト
2	2	エンドピース，PA，黒

品番および発注のための情報


A mm	E mm	品番 ¹⁾
87.5	73.5	10502-050
102.0	88	10502-057
134.0	120	10502-059
194.0	180	10502-063
249	235	10502-065
バンヘッドスクリュー，ボジドライブ セルフロック，M5x12，亜鉛メッキ，パック 100個		21100-788

1) 品番は個数1個を示します。
この製品のSPQ(標準梱包数標準梱包数)は10個パックです。
標準梱包数(SPQ)単位でのご発注をお願いいたします。

NOTE

- 取付け用スクリューは別途ご発注ください。

組立て式フロントハンドル，幅 12 mm，個別部品

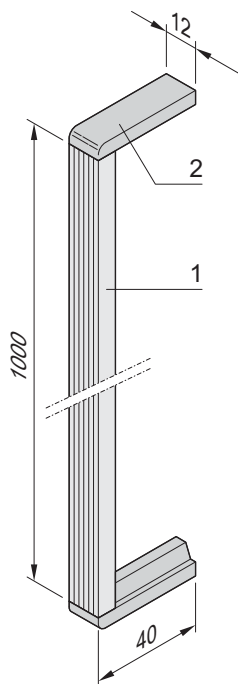

品番および発注のための情報

品名	数/パック	品番
番号1，フロントハンドル， アルミ押し出し成形，	1	30502-051
番号2，エンドピース，PA，黒， ハンドルあたり2個必要です	1	60502-003
バンヘッドドライブドライブネジセルフロック， M5x12 亜鉛メッキ，PU 100個		21100-788

番号1:フロントハンドル； 番号2: エンドピース

デスクトップケース - Accessories

ストラップハンドル, 幅 25mm




•耐過重：20kg

納品構成(キット品)



番号	数	品名
1	1	バンド, バネ鋼, プラスチック被服, グレー RAL7016
2	2	カバー, グレー RAL7016
3	1	組立て部品キット

品番および発注のための情報

長さ mm	品番
230	20850-249

 

05895003

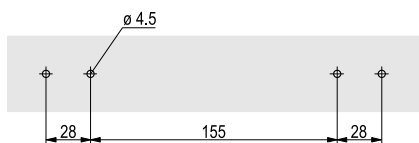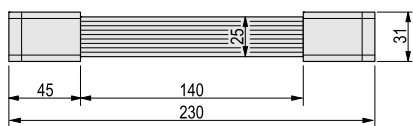

02902050

ストラップハンドル, 幅 22mm



•耐過重：20kg



納品構成(キット品)

番号	数	品名
1	1	バンド, バネ鋼, プラスチック被服, 黒
2	2	カバー, St, クロムメッキ
3	1	組立て部品キット

品番および発注のための情報

長さ mm	品番
170	10504-002
240	10504-003

長さ：240mm/170mm

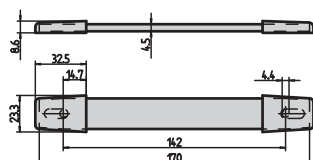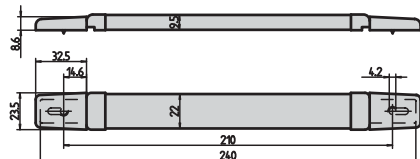

02902006

BZ442368

太字で表記した品番は標準品を示します。ご注文の際は納期をお問い合わせください。
細字の品番は製造標準品です。ご注文の際は納期をお問い合わせください。

デスクトップケース - Accessories

チルトハンドル, 個別部品



02992002


02992001

- 耐過重 : 25kg
(ハンドルバー長さ450mm)

ハンドルサイド部品



02992002

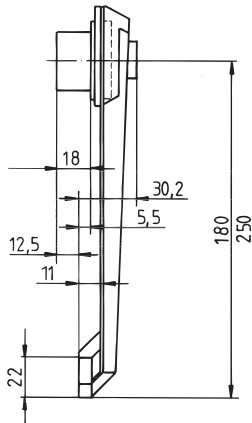

A4-2361

- ハンドルはピボット部のボタン操作で30 ° ごとにチルトできます。

納品構成(キット品)

番号	数	品名
1	2	サイドセクション, 垂鉛ダイカスト, 粉体塗装(クロムメタル色)
2	2	セイフティインサート, St, 1.5 mm, 黒
3	2	アダプタ/ラチェット
4	1	組立て用部品キット品

品番および発注のための情報

長さ mm	品番
180	10502-297
250	10502-296

ハンドルバー




納品構成(キット品)

番号	数	品名
1	1	Handle bar, Al, black anodised

ORDER INFORMATION

長さ mm	品番
1000	30502-191

 02992001



A4-2367

デスクトップケース - Accessories

ホールディングハンドル, アルミダイカスト



- 耐過重：30kg
- 防護レベル：IP40 ケースに取付け時）
- ハンドル収納時のディテント付き
- ケースのサイドカバーまたはパネルにカットアウト加工して取付けます

納品構成(キット品)


番号	数	品名
1	1	Handle, Al die-cast, RAL 9005, black
2	1	Handle shell, Al die-cast, RAL 9006, silver

品番および発注のための情報

品名	品番 ¹⁾
ホールディングハンドル, アルミダイカスト	20505-032

1) 品番は個数1個を示します。
この製品のSPQ(標準梱包数標準梱包数)は10個パックです。
標準梱包数(SPQ)単位でのご発注をお願いいたします。


ホールディングハンドル, アルミダイカスト

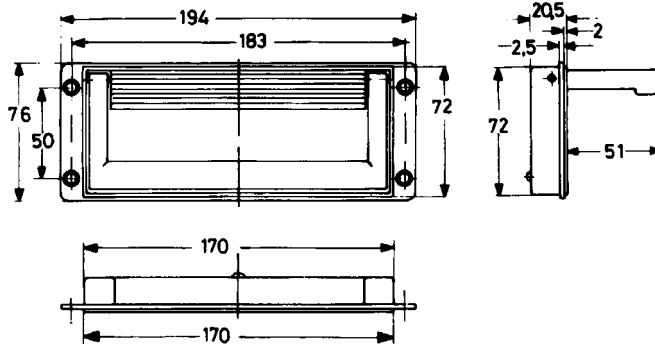

02992004

A4-2369

組立てカットアウト

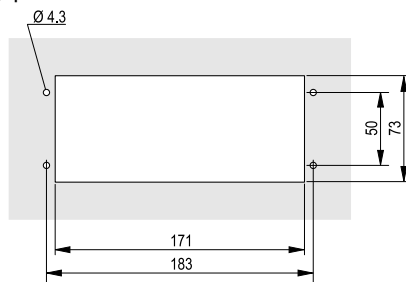

A4-2370

ホールディングハンドル, プラスチック



- 耐過重：20kg
- 防護レベル：IP40 ケースに取付け時）
- ハンドル収納時のディテント付き
- ケースのサイドカバーまたはパネルにカットアウト加工して取付けます

納品構成(キット品)


番号	数	品名
1	1	ハンドル, PA, ライトグレー
2	1	ハンドルシェル, PA, ダークグレー
3	1	組立て用部品キット

品番および発注のための情報

品名	品番 ¹⁾
ホールディングハンドル, プラスチック	10505-014

1) 品番は個数1個を示します。
この製品のSPQ(標準梱包数標準梱包数)は10個パックです。
標準梱包数(SPQ)単位でのご発注をお願いいたします。

ホールディングハンドル, プラスチック

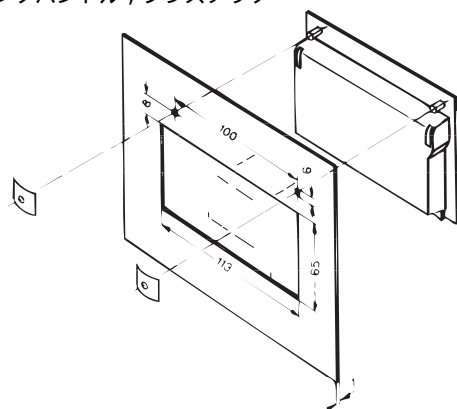

02992005

A2-123

デスクトップケース - Accessories

TRAY HANDLE



- 耐過重：30kg

納品構成


番号	数	品名
1	1	ハンドルシェル, PC, UL94 V-0

品番および発注のための情報


色	サイズ1 取付部の板厚： 1.5 mm 品番 ¹⁾	サイズ2 取付部の板厚： 1.5 mm 品番 ¹⁾
黒	60229-004	60225-012
	耐振動クリップ, バック20個	21100-089
	耐振動クリップ, バック100個	21100-093

1) 品番は個数1個を示します。
この製品のSPQ(標準梱包数標準梱包数)は10個パックです。
標準梱包数(SPQ)単位でのご発注をお願いいたします。


02992003

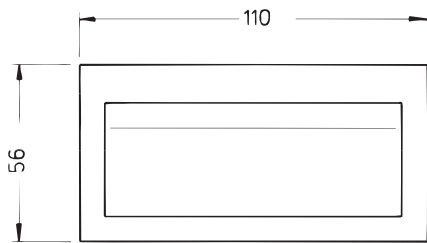


サイズ1, カットアウト寸法：49x104mm

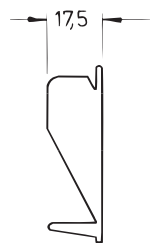

A3-0670a

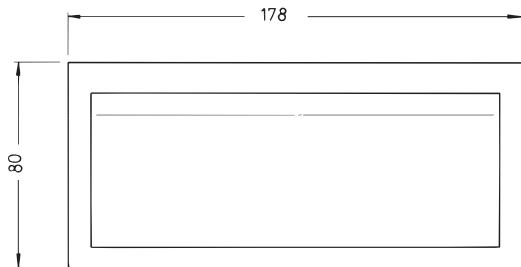

サイズ2, カットアウト寸法：73x171mm

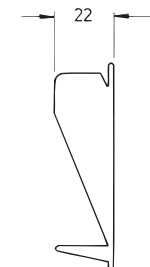


A3-0670b

NOTE

- 耐振動クリップは別途ご発注ください
- 必要数:**
- サイズ1：2個/ハンドル
 - サイズ2：3個/ハンドル

デスクトップケース - Accessories

プラスチック脚

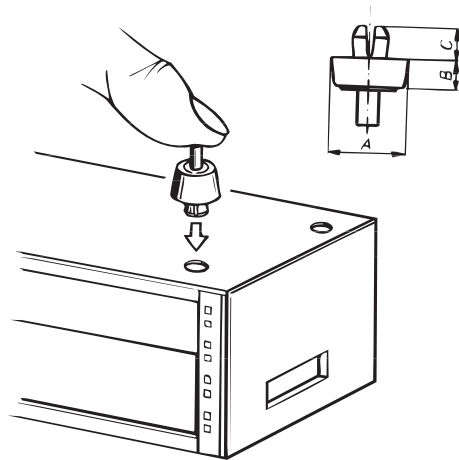

納品構成

番号	数	品名
1	1	脚, PC, UL94 V-0

品番および発注のための情報

品名	寸法			取付け穴径	品番 ¹⁾
	A	B	C		
	mm	mm	mm	mm	
取付け部の板厚: 1 ~ 3mm	16	7.2	4	7	60224-009
取付け部の板厚: 1.5 ~ 3mm	21	15	7	7.7	60224-011


1) 品番は個数1個を示します。
この製品のSPQ(標準梱包数標準梱包数)は10個パックです。
標準梱包数(SPQ)単位でのご発注をお願いいたします。

NOTE

- 脚の取付け: 脚の固定スタッドを取付け穴にはめ込んだ後、スプレッド・ピンを押し込んで固定します。

A4-330

ゴム脚

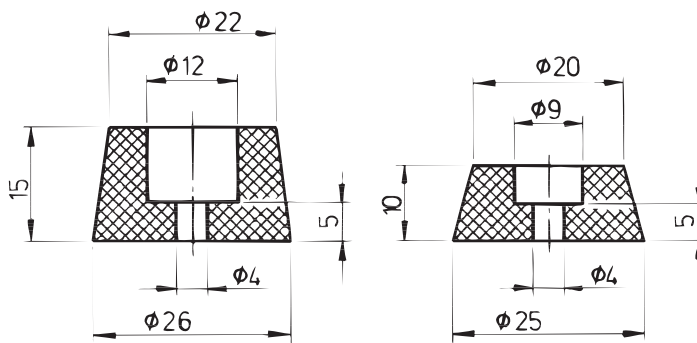

A4-2315


品番および発注のための情報

寸法	取付け穴径	材質	色	数	品番 ¹⁾
高さ					
mm	mm				
10	25	ゴム	grey	1	60200-001
15	26	ゴム	grey	1	60200-027

1) 品番は個数1個を示します。
この製品のSPQ(標準梱包数標準梱包数)は10個パックです。
標準梱包数(SPQ)単位でのご発注をお願いいたします。

デスクトップケース - Accessories

プラスチック脚, 上げ起こし付き / 上げ起こし無し

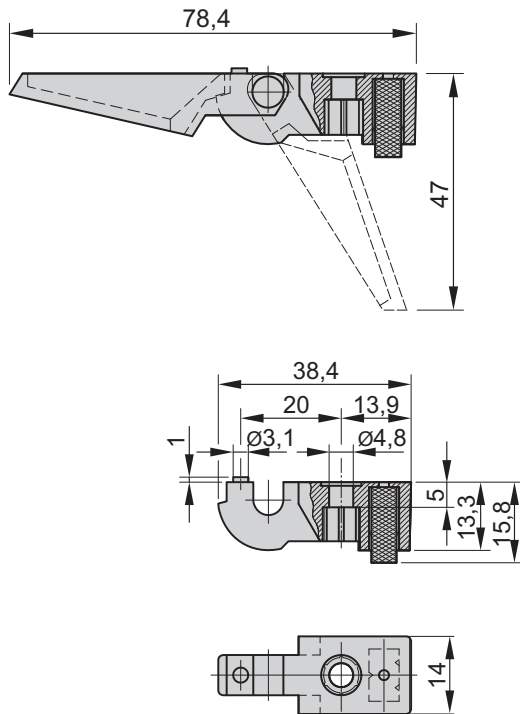

AZA43835

02912050

- 耐過重 : 25kg/脚
- 標準脚と交換して使用します
- ボトムカバーの取付け穴に固定します

品番および発注のための情報


品名	数	グレー 品番	黒 品番
上げ起こし脚, PA, UL94 HB	1(SPQ 10) ¹⁾	10603-023	10603-025
上げ起こし無し, PA, UL94 HB	1(SPQ 10) ¹⁾	10603-024	10603-026
フラットヘッドスクリュー, ボジドライブ M4x10, St, 亜鉛メッキ, パック 100個			21100-513
六角ナット, M4, St, 亜鉛メッキ, パック 100個			21100-211
スプリングワッシャー, M4, St, 亜鉛メッキ, パック 100個			21100-207

1) 品番は個数1個を示します。
この製品のSPQ(標準梱包数標準梱包数)は10個パックです。
標準梱包数(SPQ)単位でのご発注をお願いいたします。

NOTE

- 組立て用部品は別途ご発注ください。

上げ起こし脚, プラスチック

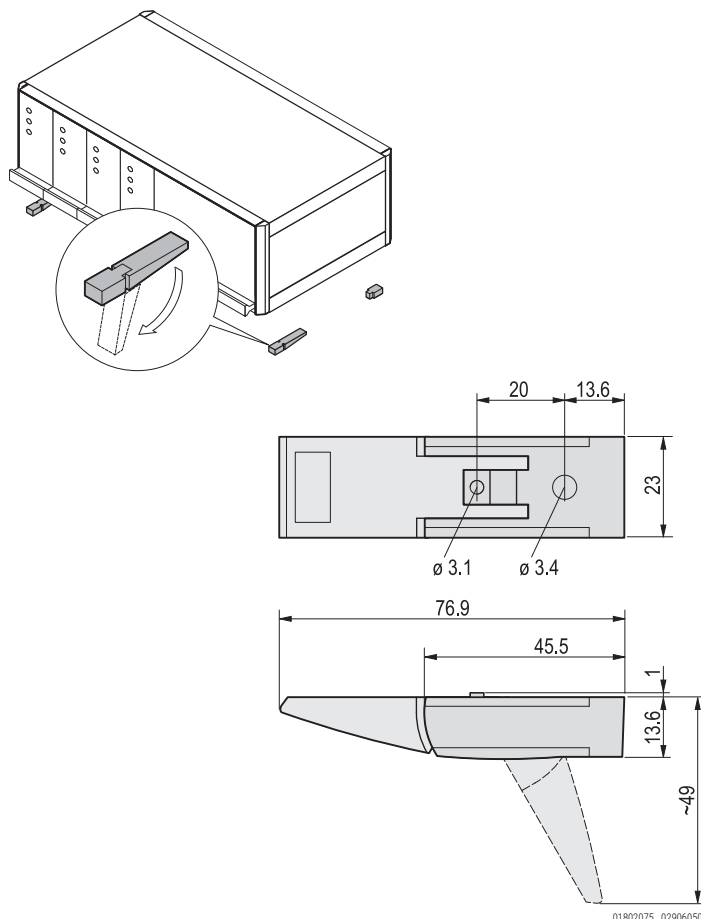

01802075 02906050

- 耐過重 : 25kg/脚
- 標準脚と交換して使用します
- ボトムカバーの取付け穴に固定します

納品構成(キット品)


番号	数	品名
1	4	脚, PA UL94 V-0
2	4	すべり止め, TPE
3	2	上げ起こし脚, PA UL94 V-0
4	1	組立て部品キット

品番および発注のための情報

品目	RAL7016 ブラックグレー 品番	RAL9006 シルバー 品番
上げ起こし脚, プラスチック	20603-002	20603-001

デスクトップケース - Accessories

上げ起こし脚, アルミ・ダイカスト

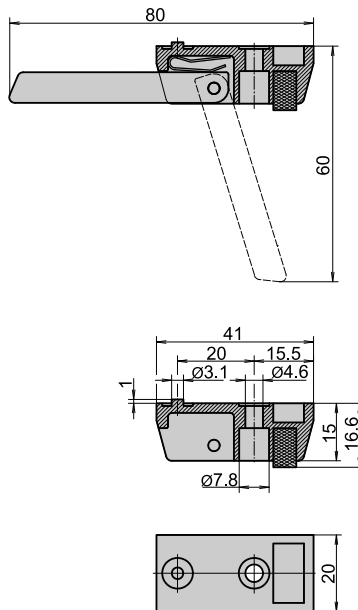

AZA43836

- 耐過重：50kg/脚
- 標準脚と交換して使用します
- ボトムカバーの取付け穴に固定します

ORDER INFORMATION

品名	数	品番
上げ起こし脚, アルミダイカスト, シルバー	1本(SPQ 10) ¹⁾	10603-001
脚, 上げ起こし無し, アルミダイカスト, シルバー	1本(SPQ 10) ¹⁾	10603-002


アクセサリ

チーズヘッドスクリュー, M4x12, St, 亜鉛メッキ, バック100個	21101-211
六角ナット, M4, St, 亜鉛メッキ, バック100個	21100-211
スプリングワッシャー, M4, St, 亜鉛メッキ, バック100個	21100-207

1) 品番は個数1個を示します。

この製品のSPQ(標準梱包数標準梱包数)は10個パックです。
標準梱包数(SPQ)単位でのご発注をお願いいたします。

ドライバー

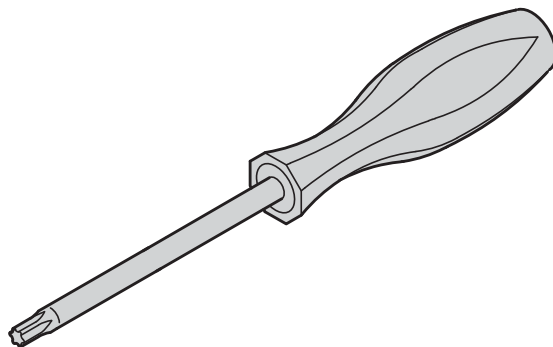


AZA45925

- T8: For mounting guide rails to horizontal rails
- T20: For mounting horizontal rails and rear hoods to side panels, cover plates, support brackets and front handles

ORDER INFORMATION

トルクスドライバー	数	品番
M2.5 T8 トルクス	1	64560-026
M4 T20 トルクス	1	64560-027

テープメジャー, U/H P表示

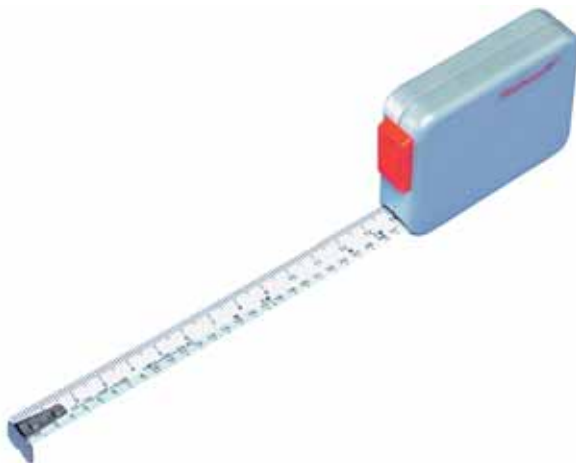

32506001

- テープメジャー, mm目盛り, UおよびHP表示付き(長さ: 2m)
- 外装: プラスチック, メジャー: スチールバンド, 自動巻取り

品番および発注のための情報

品名	数	品番
テープメジャー	1	89009-001

スモールファクターケース - Interscale



インタースケールパッシブ、対流冷却



02613002



02613014

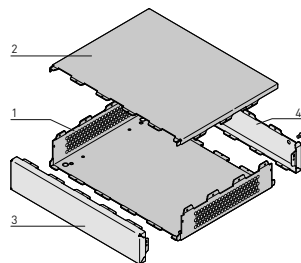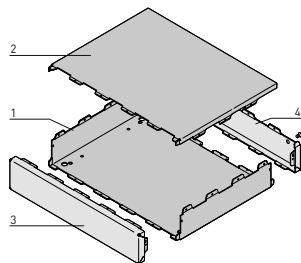



02613051

ブレンケース

換気タイプケース

品番および発注のための情報

  デスクトップケース

高さ	幅		奥行き	デスクトップケース ブレン	デスクトップケース 換気タイプ
					
U	mm	mm	mm	品 番	品 番
1	43.65	132.55	132.55	14820-133	—
1	43.65	132.55	177.00	14820-134	—
1	43.65	221.45	177.00	14820-154	14825-154
1	43.65	221.45	221.45	14820-155	14825-155
1	43.65	310.35	221.45	14820-175	14825-175
1	43.65	399.25	221.45	14820-195	14825-195
1	43.65	399.25	310.35	14820-197	14825-197
2	88.10	221.45	177.00	14820-254	14825-254
2	88.10	221.45	221.45	14820-255	14825-255
2	88.10	310.35	221.45	14820-275	14825-275
2	88.10	399.25	221.45	14820-295	14825-295
2	88.10	399.25	310.35	14820-297	14825-297
3	132.55	310.35	221.45	14820-375	14825-375
3	132.55	399.25	221.45	14820-395	14825-395
3	132.55	399.25	310.35	14820-397	14825-397

アクセサリ


ファン付きファンマウント、高さ80mm	Page 5.124
水平レール取り付け用クリップ	Page 5.129
壁掛け用または卓上用ブラケット	Page 5.129
プラスチック製上げ起こし足	Page 5.130

- ・ ファンによる強制冷却用のブレンまたは穴あき
- ・ 組み立てが容易な4つの部品からなるモジュラーケース
- ・ EMC保護
- ・ 入力保護IP30 (ブレンバージョン)
- ・ カラー RAL7016
- ・ スモールフォームファクターまたは19"ラックマウント
- ・ 2本のネジで固定できます
- ・ その他の寸法、切り欠きの形状または位置、スクリーン印刷も利用可能

納品構成 (組立て済み)

番号	数	品名
1	1	ベース板、パネル×2付き(ブレンまたは換気口タイプ) スチール、1mm、AlZn、RAL7016(ダーク・グレー) 19" アングル、1.5mm St、AlZnコーティング、RAL7016 (19"バージョンケースのみ)
2	1	トップ、カバー、スチール、1mm、AlZn、RAL7016
3	1	フロントパネル、AL、1mm、RAL7016
4	1	リアパネル、AL、1mm、RAL7016
5	1	組立て部品およびユーザーマニュアル

 19" ケース

高さ	幅		奥行き	19" ケース ブレン	19" ケース 換気タイプ
					
U	mm	mm	mm	品 番	品 番
1	43.65	443.70	221.45	14821-105	14826-105
1	43.65	443.70	310.35	14821-107	14826-107
2	88.10	443.70	221.45	14821-205	14826-205
2	88.10	443.70	310.35	14821-207	14826-207
3	132.55	443.70	221.45	14821-305	14826-305
3	132.55	443.70	310.35	14821-307	14826-307

スモールファクターケース - Interscale

インタースカラー埋め込みNUC



02615019

- ・パッシブ冷却（対流）用の穴あきサイドパネル
- ・SDT.03 embeddedNUC規格に準拠
<http://www.sget.org/standards.html>
- ・組み立てが容易な3つの部品からなるモジュラーケース。
本体、トップカバー、フロントパネル
- ・2本のネジで固定できます
- ・ボード取り付けスタッドの取り付け
- ・統合されたEMC保護
- ・カラーRAL7016
- ・最大ファンなしで約8ワットの熱放散
- ・IES(<http://en.ies.de/>)MB95組み込みNUCボードに固有のカットアウト
- ・他の寸法、切り欠き形状または位置およびスクリーン印刷も利用可能

納品構成（組立て済み）

番号	数	品名
1	1	2つのサイドパネル（穴あき）とリアパネル、Al、1mmのベース RAL7016
2	1	トップカバー、Al、1mm、RAL7016
3	1	前面パネル、Al、1 mm、RAL7016
4	4	基板取り付け用のM2.5トルクスT8ネジ付きスタッドスタッド
5	1	組立て部品およびユーザーマニュアル

品番および発注のための情報

高さ mm	幅 mm	奥行き mm	品番
34.00	112.00	106.50	14820-701
アクセサリ			
水平レール取り付けブラケット			Page 5.129
壁用または卓上用固定部品			Page 5.129
ゴム足			Page 5.130
組み立て工具			Page 5.131
ドライバー			Page 5.131

NOTE

- ・ 記載されているインタースケールアクセサリのみ。

スモールファクターケース - Interscale

ファン付きファンマウント、80 mm



1ファン

02617001



2ファン

02617002

- ・ インタースケールに取付けるためのファンマウント

納品構成 (組立て済み)

番号	数	品名
1a	1	ファンマウント (1ファン)、高さ83 mm、幅83 mm
1b	1	ファンマウント (2ファン)、高さ83 mm、幅165 mm
2a	1	ファン、高さ80 mm、幅80 mm、奥行き25.4 mm
2b	2	ファン、高さ80 mm、幅80 mm、奥行き25.4 mm
3	1	取り付け材料4×M3×6皿ネジ
4	1	ファンアタッチメント (コード付き)

品番および発注のための情報

品名	数	キット	品番
1ファン	1	PU 1キット	24830-101
2ファン	1	PU 1キット	24830-102

技術データ (1つのファンの)

電圧[VDC]	12	12
寸法H×W×D (mm)	80×80×25.4	80×80×25.4
風量 (フリーフロー) [m ³ / h]	109.44	109.44
騒音レベル[dB (A)]	44.62	44.62
最大 統計 圧力[Pa]	95.41	95.41
最大 周囲温度[]	70	70

スモールファクターケース - Interscale

埋め込みNUC用インタースケール、冷却伝導



用途：コネクタ付ケース

02615021

- 5mmヒートフィン付きのトップカバーと内蔵ヒートシンク
- SDT.03 embeddedNUC規格に準拠
<http://www.sget.org/standards.html>
- 組み立てが容易な3つの部品からなるモジュラーケース。
本体、トップカバー、フロントパネル
- 堅い構造は2本のねじだけを要求します
- ボード取り付けスタッドの取り付け
- 統合されたEMC保護
- カラーRAL7016
- IES(<http://en.ies.de/>)MB95組み込みNUCボードに固有のカットアウト
- その他の寸法、切り欠きの形状または位置、スクリーン印刷も利用可能



用途：コネクタ付ケース

02615009

納品構成（組立て済み）

番号	数	品名
1	1	2つのサイドパネルとリアパネルを備えたベース、Al、1mm、RAL7016
2	1	内蔵ヒートシンク付きトップカバー、Al、1mm、RAL7016
3	1	前面パネル、Al、1mm、RAL7016
4	4	ボード取り付け用のトルクスT8ネジ付きの取り付け済みM2.5スタッド
5	1	組立て部品およびユーザーマニュアル

品番および発注のための情報

高さ mm	幅 mm	奥行き mm	品番
43.65	112.00	106.50	14830-002

アクセサリ

フレキシブル熱伝導体（FHC）、20 mm	Page 5.127
審美的なデザイン要素	Page 5.127
ゴム足	Page 5.130
組み立てツール	Page 5.131
ドライバー	Page 5.131

NOTE

- 記載されているインタースケールアクセサリのみ。

スモールファクターケース - Interscale

ミニITX用のインタースケール、冷却伝導



用途：コネクタ付ケース

02615011



用途：コネクタ付ケース

02615010

- 10mmまたは20mmのヒートフィンを備えたトップカバーの内蔵ヒートシンク
- 組み立てが容易な3つの部品からなるモジュラーケース。本体、トップカバー、フロントパネル
- ネジ4本で固定できます
- ボード取り付けスタッドの取り付け
- EMC保護
- カラー RAL7016
- Mini ITX I/Oパネル用の切り欠き
電源コネクタ（Phoenix Contact、0710028）
電源スイッチ（Schurter、MCS 18前面）
- その他の寸法、切り欠き形状または場所、およびスクリーン

納品構成（組立て済み）

番号	数	品名
1	1	2つのサイドパネルとリアパネルを備えたベース、Al、1 mm RAL7016
2	1	内蔵ヒートシンク付きトップカバー、Al、1 mm、RAL7016
3	1	前面パネル、Al、1 mm、RAL7016
4	4	ボード取り付け用のトルクスT8ネジ付きの取り付け済み M2.5スタッド
5	1	User manual

品番および発注のための情報


高さ mm	幅 mm	奥行き mm	10mmフィン付き 品番	20mmフィン付き 品番
94.00	184.00	189.00	14830-005	14830-006
Accessories				
フレキシブル熱伝導体（FHC）、70mm				Page 5.128
審美的なデザイン要素				Page 5.127
水平レールマウントブラケット				Page 5.129
壁掛け用または卓上用ブラケット				Page 5.129
プラスチック製の足				Page 5.130
ゴム足				Page 5.130
組み立てツール				Page 5.131
ドライバー				Page 5.131

NOTE

- 記載されているインタースケールアクセサリのみ。

スモールファクターケース - Interscale

冷却のための審美的設計要素

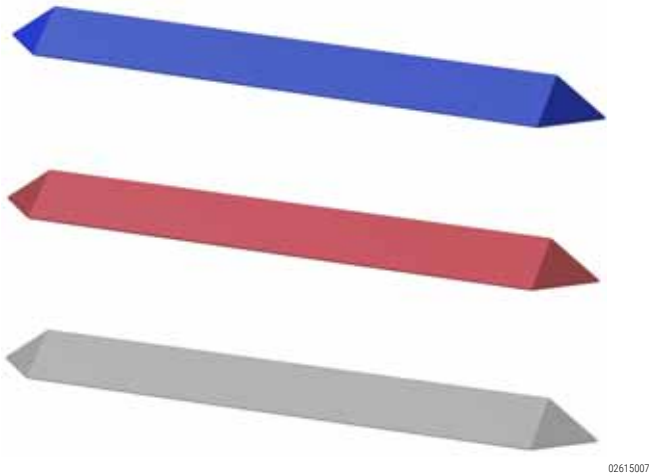

02615007

- さまざまなヒートフィンの高さ
- すべてのインタースケールCエンクロージャーと互換性

納品構成

番号	数	品名
1	2	審美的なデザイン要素、AI

品番および発注のための情報

	ケース幅 mm	色、仕上げ	ヒートフィン高さ		
			5 mm	10 mm	20 mm
全 体 の 場 合 NUC ケース		品番	品番	品番	品番
	112	Blue (RAL5010)	24830-010	-	-
	112	Red (RAL3027)	24830-011	-	-
Mini-ITX用 ケース		品番	品番	品番	品番
	184	Blue (RAL5010)	-	24830-013	24830-016
	184	Red (RAL3027)	-	24830-014	24830-017
		品番	品番	品番	品番
	184	Silver (RAL9006)	-	24830-015	24830-018

フレキシブル熱伝導体 (FHC)、20 mm



02615016

- 小型フォームファクタ向けの特許出願中の伝導冷却ソリューションエレクトロニクス
- 導体ブロックは垂直方向に膨張/収縮し、許容誤差の積み上げを補償し、熱経路に沿った面接触と圧力を最適化サーマルギャップパッドの必要性を排除
- 業界をリードする導電冷却性能、10%電流伝導冷却法よりも改善
- BGAソケットを採用したIntel、AMD、Via、Freescale、NVidia、Texas Instrumentsプロセッサ用に設計
- 熱伝導性粘着テープでPCBに固定
- インタースケールCエンクロージャーとの互換性

納品構成 (組立て済み)

番号	数	品名
1	1	フレキシブルな熱伝導体、サーマルグリースを含む
2	1	熱伝導性接着テープ

品番および発注のための情報

高さ	幅 mm	奥行き mm	品番
19.75 ± 1.5 mm	22	22	24830-005

スモールファクターケース - Interscale

フレキシブル熱伝導体(FHC) 70mm



02615017

- ・ 小型フォームファクタ向けの特許出願中の伝導冷却ソリューションエレクトロニクス
- ・ 導体ブロックは垂直方向に伸縮し、許容誤差の積み上げを補償
熱経路に沿った面接触と圧力を最適化
サーマルギャップパッドの必要性を排除
- ・ 導電冷却性能 : 70%
電流伝導冷却法よりも改善
- ・ Intel Core-iプロセッサを使用するATX / ITX / Mini ITX & COM用設計
以下のソケットを備えたAMDプロセッサ : Intel : LGA775、LGA1150、LGA1155、LGA1156、LGA1366、LGA2011
AMD : AM2、AM2(+)、AM3、AM3(+)、FM1、FM2、FM2(+)
- ・ マウントブラケットを使用してPCBに固定、(別売)
- ・ インタースケールCエンクロージャーとの互換性

納入形態 (組立て済み)

番号	数	品名
1	1	組立済みのフレキシブルな熱伝導体 サーマルグリス含む
2	1	フレーム、Al

発注のための情報と品番

高さ	幅	奥行き	品番
	mm	mm	
68.50 ± 2.5 mm	50	50	24830-001


アクセサリ

Intel マウンティングブラケット 70mm FHC	24830-002
AMD マウンティングブラケット 70mm FHC	24830-003

NOTE


- ・ FHCをボードに組み付けるには、取り付けブラケット (IntelまたはAMDアクセサリに記載されています)を注文してください

FHC用ブラケット 70mm

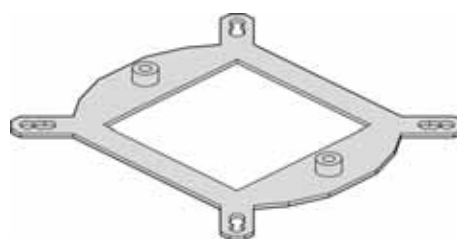

Intel用ブラケット

02615053

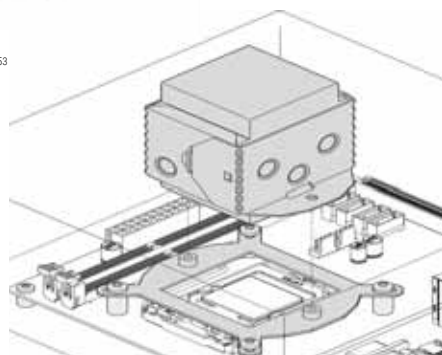

02615054

適用 : Intelの取付金具

- ・ 70mmフレキシブル熱伝導体をPCBに固定するように設計
- ・ 他のボードコンポーネントと干渉しないようにゾーンを保護
- ・ Intel Core-iプロセッサを使用するATX / ITX / Mini ITX & COM用に設計
次のソケットを備えたAMDプロセッサ : Intel : LGA775、LGA1155、LGA1156、LGA1366、LGA2011
AMD : AM2、AM2(+)、AM3、AM3(+)、FM1、FM2、FM2(+)

納入形態 (組立て済み)


番号	数	品名
1	1	取り付け金具と関連するハードウェア

発注のための情報と品番

品名	Part no.
Intel マウンティングブラケット 70mm FHC	24830-002
AMD マウンティングブラケット 70mm FHC	24830-003

スモールファクターケース - Interscale

DINレール搭載用クリップ

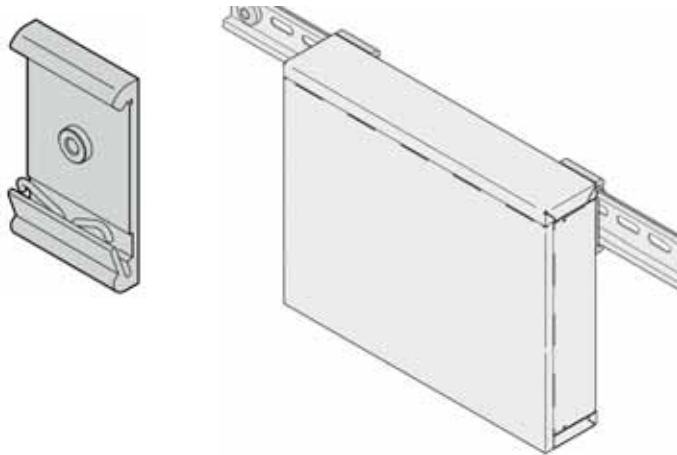

02613069

02613070

例：ケースに水平レールマウントされたクリップ

- クリップは、ケースをDINレールに取付ける際に使用します。
- クリップはプラスチック脚の代わりにネジ止めで使用します。

納入形態

番号	数	品名
1	2	クリップ、アルミ製、クリアクロメイト、30mm × 52mm, EM 50022 適合35 mm DINレールにスナップマウント, M4セルフ・タップ
2	2	スクリュー、T20、M4 × 6
3	1	ユーザーズマニュアル


発注のための情報と品番

品名	数	Part no.
DINレール搭載用クリップ	2	24820-002

NOTE

- 埋め込みNUCケースまたはInterscale 19 "ケースとは互換性がありません。

壁または机上取り付けブラケット

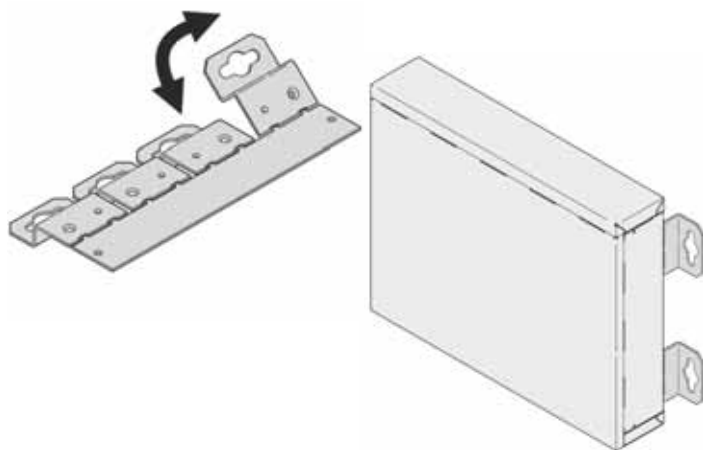

02615052

02615051

例：ケースに取り付けた取付金具

- 壁または机上設置用ブラケット
- 配線用に取り付け面から14 mmのクリアランスを確保
- 装着したままケースの組立・分解が可能

納入形態

番号	数	品名
1	4	取り付けブラケット、St、1.5mm、仕上げAlZn

発注のための情報と品番


品名	数	品番
Wall or Desktop mounting bracket	4	24820-005

NOTE

- 埋め込みNUCケースまたはInterscale 19 "ケースとは互換性がありません。

スモールファクターケース - Interscale

はね上げ脚、プラスチック

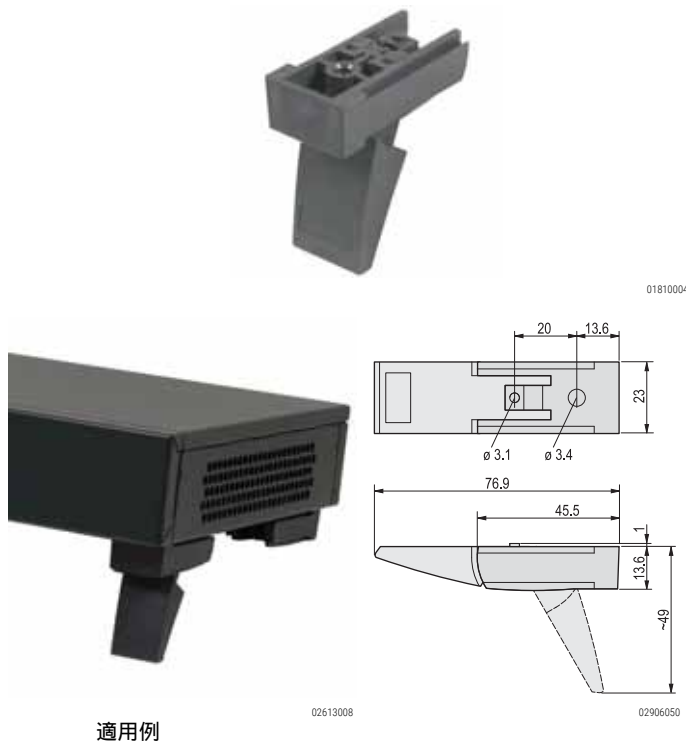

- プラスチック脚のかわりに使用できます
- 耐荷重：25kg
- ケース底面の取付け穴を使用

納品構成（キット品）

番号	数	品名
1	4	脚、ポリアミド、UL94V-0
2	4	滑り防止材、TPE
3	2	はね上げ部品、ポリアミド、UL94V-0
4	1	組立て部品


発注のための情報と品番

品名	数	品番
はね上げ脚、RAL 7016近似色、4個	4	20603-002

NOTE

- 埋め込みNUCケースまたはInterscale 19"ケースとは互換性がありません。

スタッキング・エイド

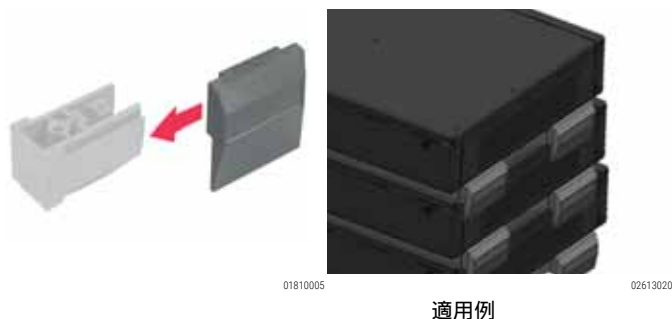

- スタッキング・エイドは、はね上げ脚にクリップ止めできます。（はね上げ脚は別途ご発注ください）

納品構成（キット品）

(kit)

番号	数	品名
1	4	スタッキングエイド、ポリアミド、UL94V-0

発注のための情報と品番

品名	数	品番
スタッキング・エイド、RAL7016近似色	4	20603-003
アクセサリ		
はね上げ脚、RAL7016近似色、4個		20603-002

NOTE

- 取り付けにはプラスチック製の脚が必要です。別途注文してください。
- インタースケール19"ケース、埋め込みNUCケース用インタースケールまたはインタースケール間伝導冷却ケース。

ゴム足



- 接着剤で固定
- すべてのインタースケールに対応

納品構成（組み立て済み）


番号	数	品名
1	4	ゴム足、高さ2.2mm、Ø7.9mm

発注のための情報と品番

品名	品番
ゴム足	21102-025

スモールファクターケース - Interscale

プラスチック脚

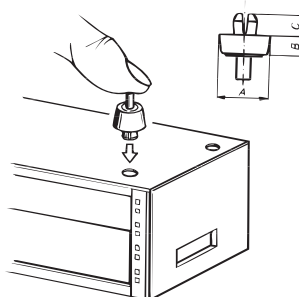

02613010

A4-330

脚の取付け方法

- ・ ゴム足付きプラスチック製脚
- ・ エキスパンドピンを押し込むことで固定

納品構成

番号	数	品名
1	1	プラスチック製脚、PC、UL94 V-0、黒、滑り止め保護付き

発注のための情報と品番


品名	数	品番
プラスチック脚(1~3mm厚さ用)	SPQ 50 ¹⁾	60224-009
プラスチック脚(1~3mm厚さ用)	PU 4 ²⁾	24820-004

- 1) SPQ(標準梱包数) : 品番は個数1本を示します。
標準梱包数(SPQ)単位でのご発注をお願いいたします。
- 2) 品番は梱包数(パック)を含みます。パック単位でのご発注をお願いします。

NOTE

- ・ プラスチック脚は、取付け穴に差し込んだ後にピンを押し込んで固定します。

組立て工具

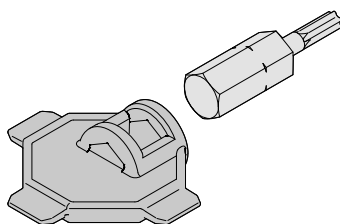

02613064

- ・ プラスチック・パーツとトルクスビットを組合わせて使用します。
- ・ すべてのインタースケールMおよびCエンクロージャーと互換


納品構成

番号	数	品名
1	1	組み立て工具(プラスチック)
2	1	ビット、トルクス、T10

発注のための情報と品番

番号	品番
組み立て工具	24820-001

ドライバー

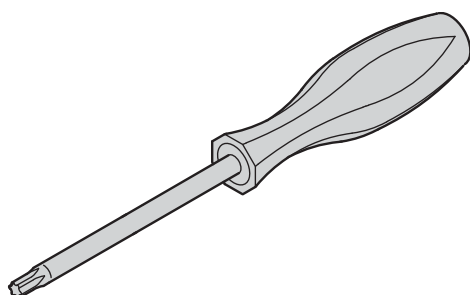

AZA45925

- ・ スタッドにPCBを固定するために使用されます
- ・ すべてのインタースケールMおよびCエンクロージャーと互換性があります。

発注のための情報と品番

品名	品番
トルクスドライバー、M2.5、T8トルクス	64560-026

スモールファクターケース - MiniPac

概要

メインカタログ

キャビネット 1

ウォールマウント
ケース 2

キャビネット、
ウォールマウント用
アクセサリ .. 3

温調 4

エレクトロニクス
ケース 5

サブラック
19"シャーシ 6

スロントパネル、
プラグインユニット
..... 7

システム 8

パワーサプライ
ユニット..... 9

バックプレーン . 10

コネクタ、フロント
パネルコンポーネン
トシステム..... 11

付録 12



04812001

PCBを保持するための小型アルミニウム押出ケース

・ アプリケーション用 産業界、鉄道技術、試験および測定、通信およびネットワーク技術

固定オプション



04812006



04811015



04812003

さまざまな寸法/色



04812023



04812024



04812025

個性的な形



04812026



04812027



04812028

スモールファクターケース - MiniPac

概要


概要 5.138

便利で小さなケース - すべての必要条件を柔軟に対応

- 標準化および非標準化PCBに対応するため
- 卓上エンクロージャとして、ボルトで固定するため（取り付けプレートなど）、またはDINサポートレール（DIN43880）に取り付けるため
- ケースの大きなアルミニウム表面を通じた高レベルの放熱
- 高い安定性
- 保護のタイプ：IP40

台形形状

台形形状 5.140

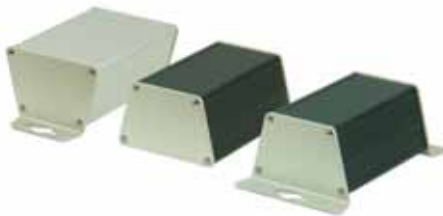


04811014

- 高さの異なる3つのPCB（50、60、または65 mm、基板の深さ100または160 mm）に対応
- 卓上エンクロージャ、壁取り付け用、またはDINサポートレールへの取り付け用（DIN 43880）

長方形

長方形 5.141

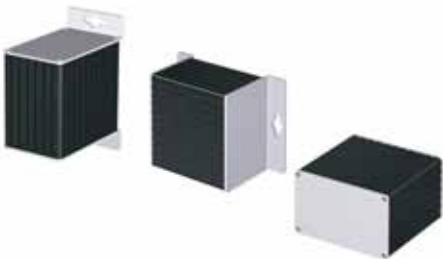

04812002

- ユーロボードフォーマットで最大4つの標準化PCB、高さ100mm（3U）、または最大8つの非標準化PCB、高さ60mm、基板の深さ160mm
- デスクトップエンクロージャまたは壁取り付け用のバージョン

アルミニウム押出成形の個々の場合

- 他のケースの長さ
- その他のケース形状
- ランプ、スイッチ、コネクタ、ケーブルダクトなどのためのカットアウト
- カバープレートの個別印刷
- 表面処理はアルマイトまたは粉体塗装

30407004

スモールファクターケース - MiniPac

形状：台形




- 3種のPCBに対応
(高さ50、60、65mm、奥行100/160mm)
- PCBの厚さ1.6mm、間隔15.24mm (3HP)
- 異なるバージョン
 - ウォールマウント
 - DINサポートレール (DIN 43880) に取り付けするため
 - デスクトップバージョン

納品構成

番号	数	品名
1	1	ケース、台形、AI押し
2	2	側面カバープレート、2.5 mm、アルマイト
3	1	固定材キット、取扱説明書


発注のための情報と品番

品名	長さ mm	品番
ケース、台形、AI押し、黒アルマイト; 横カバープレート陽極酸化、厚さ2.5mm (取付オプションなし)	100.5	24814-008
ケース、台形、AI押し、黒アルマイト、 横カバープレート陽極酸化、厚さ2.5mm (台形長辺の壁掛け用)	100.5	24814-010
ケース、台形、AI押し、アルマイト; ラテラルカバー プレート陽極酸化、厚さ2.5mm (台形の短辺への壁掛け用)	100.5	24814-011
ケース、台形、AI押し、黒アルマイト; for DIN サポートレール取り付け (DIN 43880)。 ラテラルカバー。プレート陽極酸化、厚さ2.5mm (DINサポートレールへの取り付け用、DIN43880)	160.5	24814-014
アクセサリ		
卓上版用ゴム足、PU 4枚		21102-025

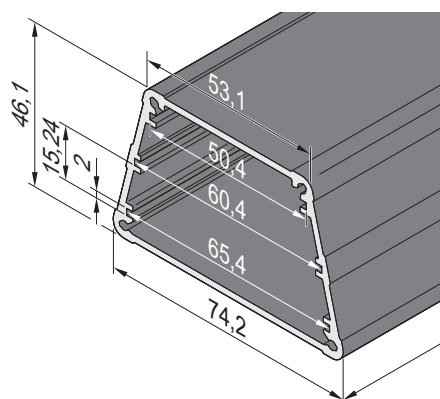


04812004

本体チューブの寸法

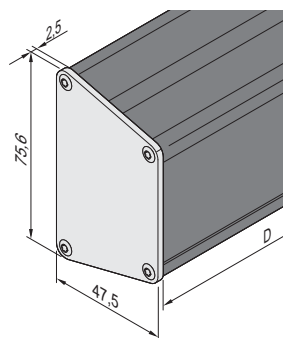


04812053

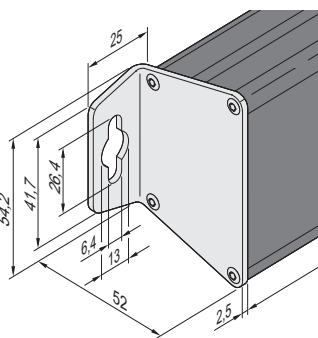

04812052


デスクトップバージョン

ウォールマウント (台形の短辺に)

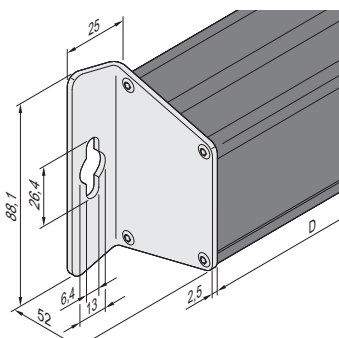

04812051

ウォールマウント (台形の長辺に)

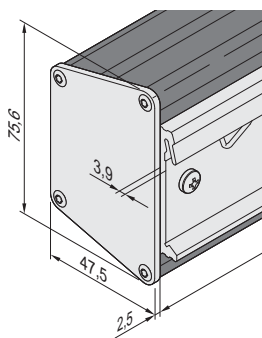

04812057

DINサポートレールへの取り付け用 (DIN43880)

NOTE

- 要求に応じて:
 - 他のケースの長さ
 - LED、スイッチ、コネクタ、カップリング用の切り欠き (USB, SUB-D)
 - カバープレートへの個別印刷

スモールファクターケース - MiniPac

形状：長方形



- 4種のPCBに対応
(高さ100mm、奥行き160mm) または8non-に
対応するように90°回転
- PCBの厚さ1.6mm、間隔15.24 mm (2HP)
- 異なるバージョン
 - ・ウォールマウント
 - ・デスクトップバージョン

納品構成


番号	数	品名
1	1	ケース、長方形、Al押出し
2	2	側面カバープレート、2.5mm、アルマイト
3	1	固定材キット、取扱説明書

発注のための情報と品番


品名	長さ mm	品番
ケース、長方形、Al押出し、黒アルマイト 横カバープレートアルマイト、厚さ2.5mm (デスクトップバージョン)	160.5	24814-024
ケース、長方形、Al押出し、アルマイト; ラテラルカバー アルマイト処理、厚さ2.5mm (長辺の壁掛け用)	160.5	24814-025
ケース、長方形、Al押出し、アルマイト; ラテラルカバー プレートアルマイト、厚さ2.5mm (短辺壁掛け用)	160.5	24814-027
アクセサリ		
卓上版用ゴム足、PU 4枚		21102-025

NOTE

- 要求に応じて：
 - 他のケースの長さ
 - LED、スイッチ、コネクタ、カップリング用の切り欠き
(USB, SUB-D)
 - カバープレートへの個別印刷


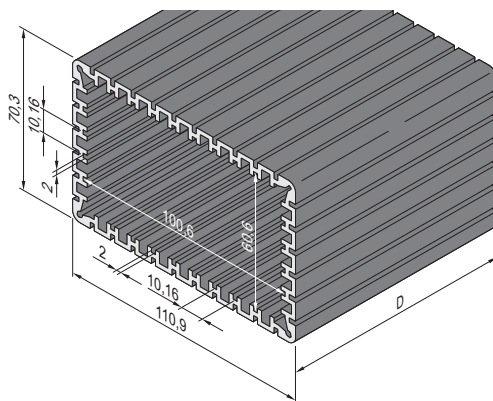


本体チューブの寸法

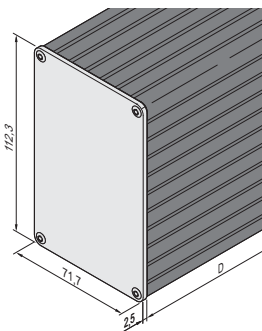

デスクトップバージョン

ウォールマウント
(長方形の長辺に)

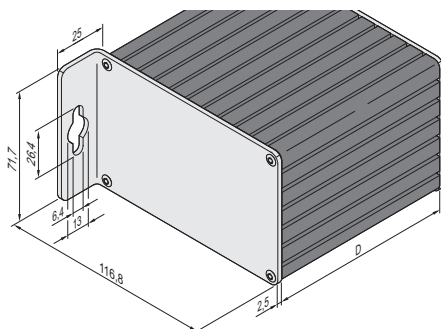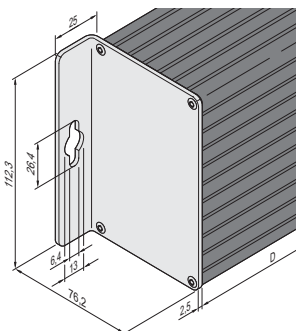

ウォールマウント(長方形の短辺に)

North America

Warwick, RI, USA

Tel +1.800.525.4682

San Diego, CA, USA

Tel +1.800.854.7086

Europe, Middle East & India

Straubenhardt, Germany

Tel +49 7082 794 0

Betschdorf, France

Tel +33 3 88 90 64 90

Warsaw, Poland

Tel +48 22 209 98 35

**Hemel Hempstead,
Great Britain**

Tel +44 1442 24 04 71

Lainate, Italy

Tel +39 02 932 714 1

Dubai, United Arab Emirates

Tel +971 4 37 81 700

Bangalore, India

Tel +91 80 67152000

Istanbul, Turkey

Tel +90 216 250 7374

Asia Pacific

Shanghai, China

Tel +86 21 2412 6943

Singapore

Tel +65 6768 5800

Shin-Yokohama, Japan

Tel +81 45 476 0271

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER



nVent.com/SCHROFF