



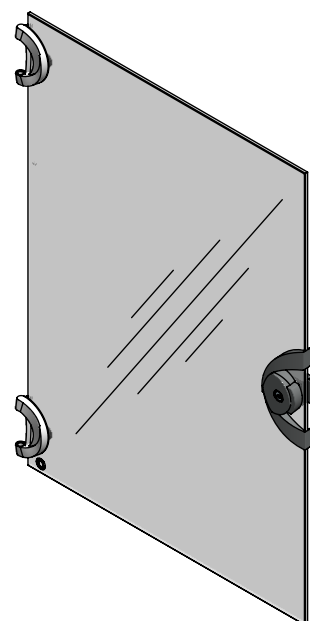
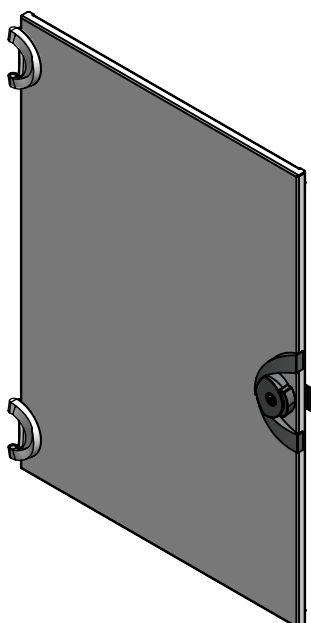
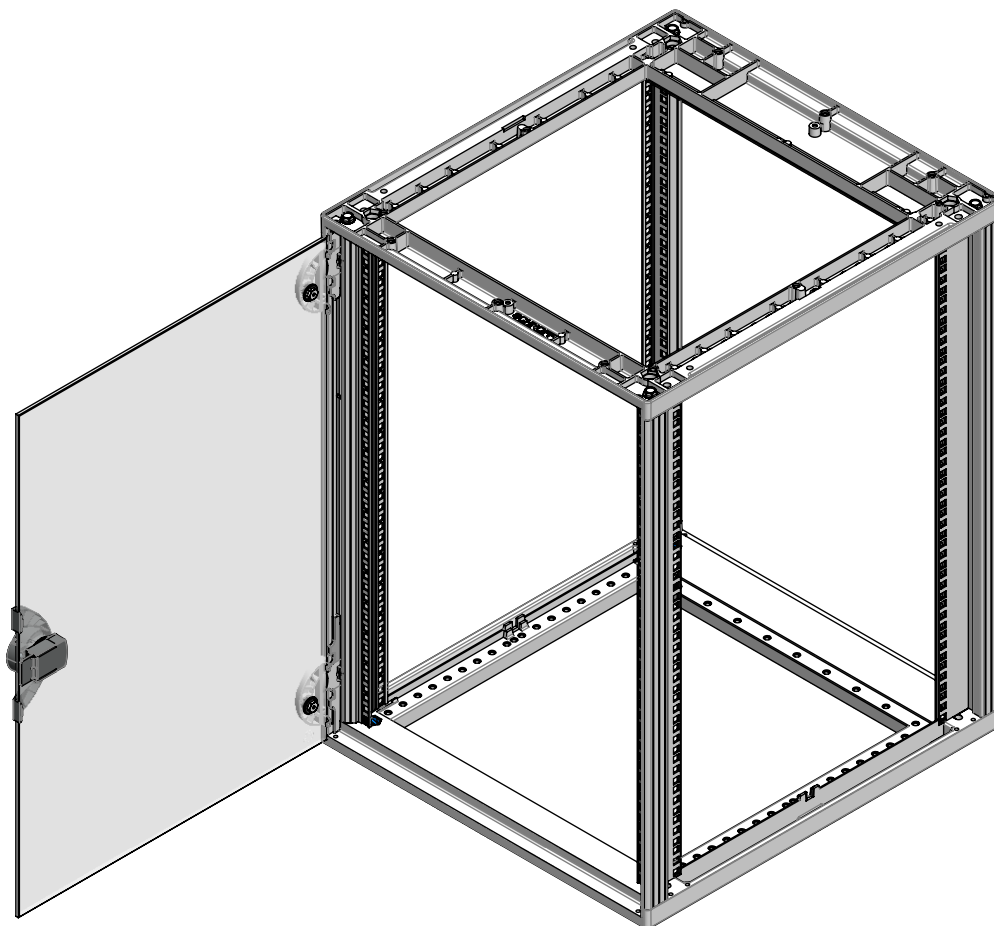


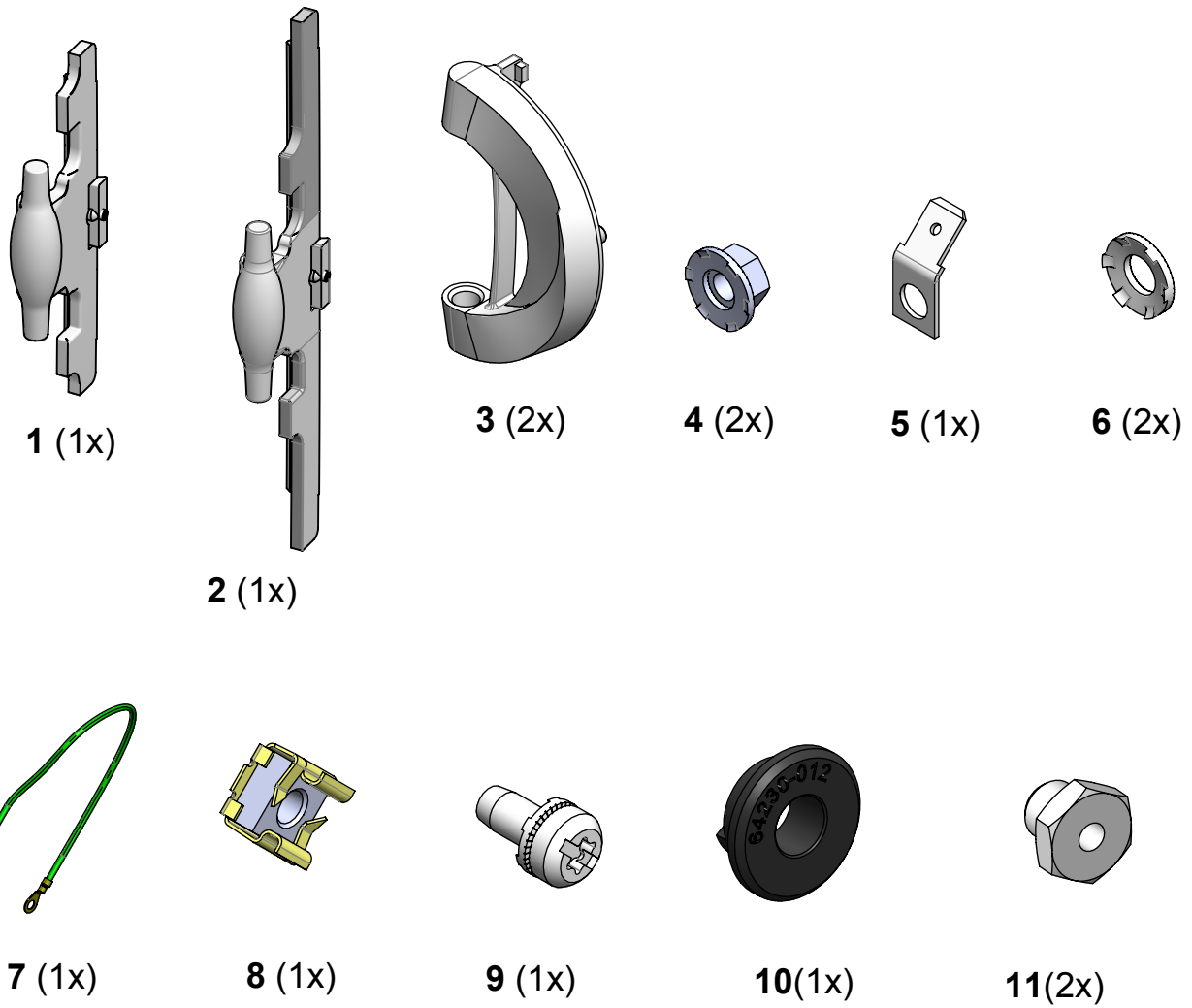

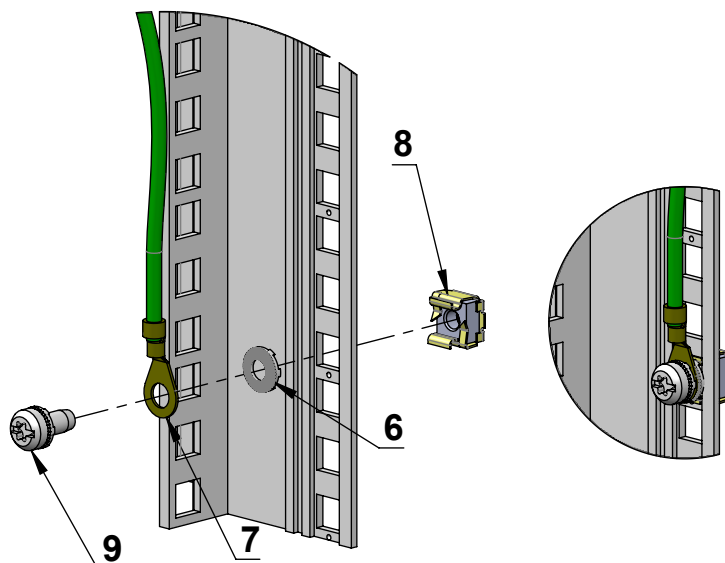




1

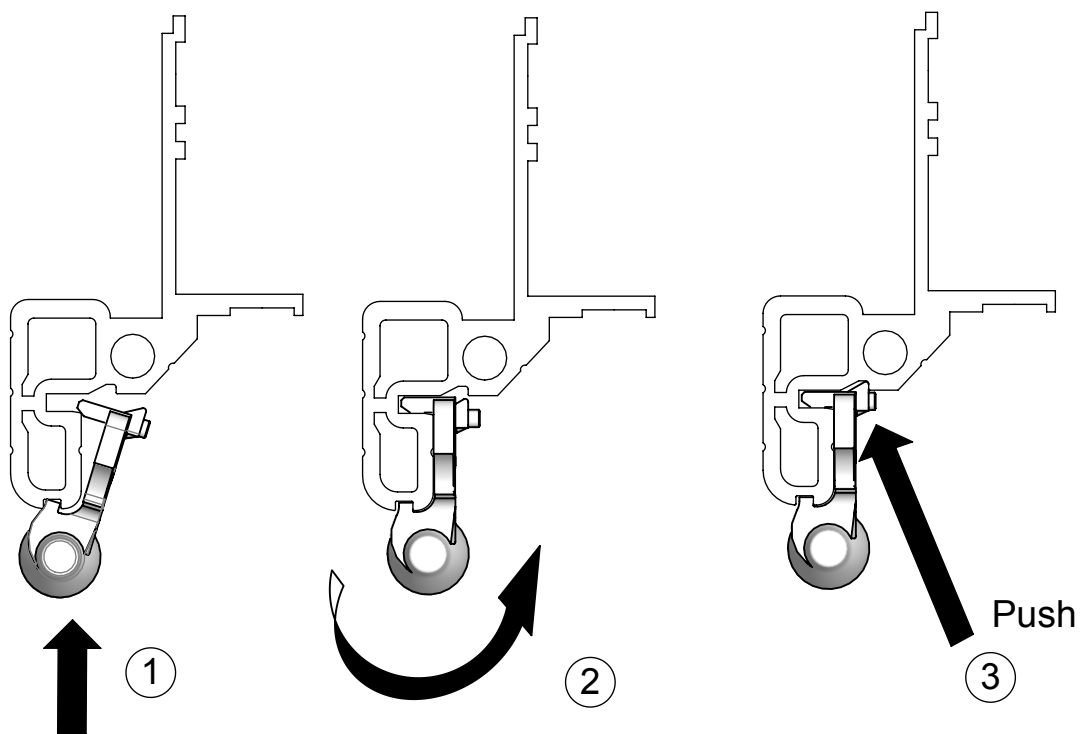

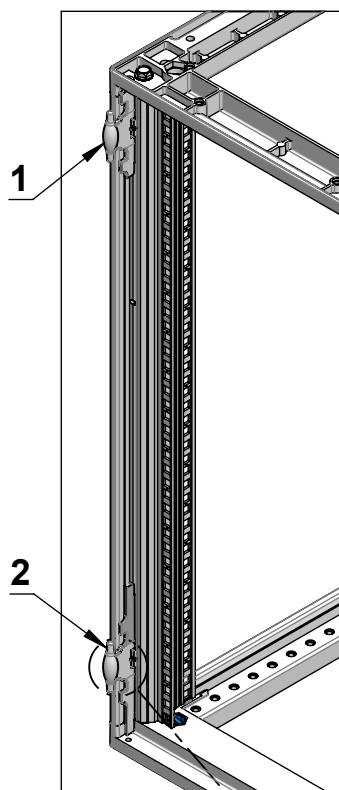

NOT OK


OK

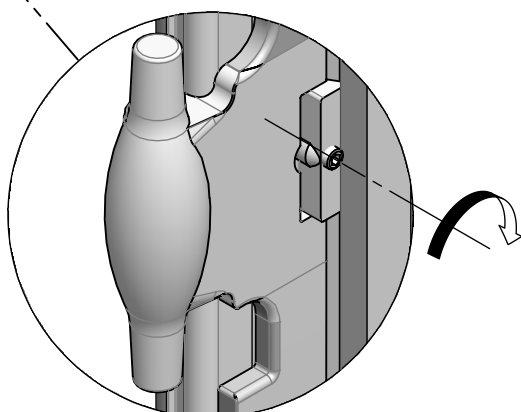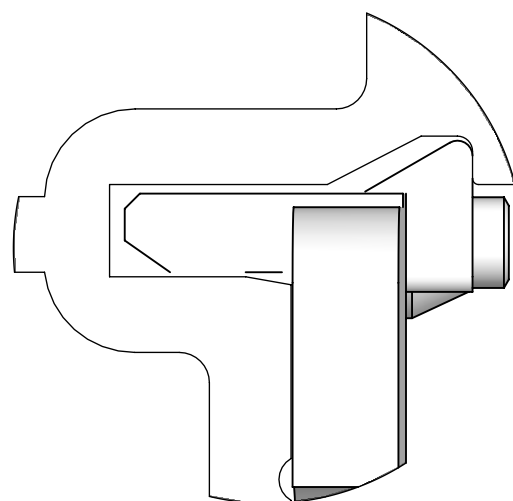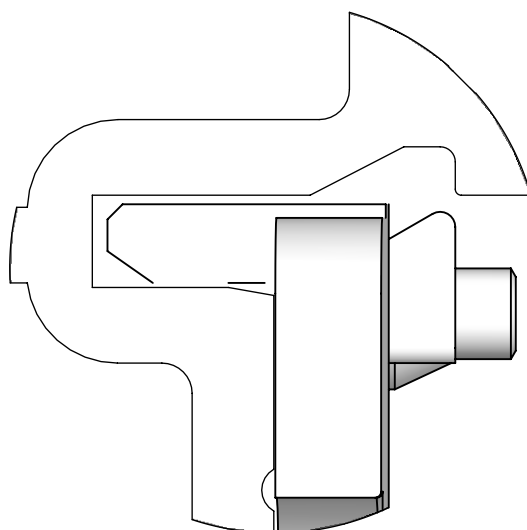

4


Anzugsdrehmoment:
Tightening torque : $0,3 \pm 0,1$ Nm
Couple de serrage :

3

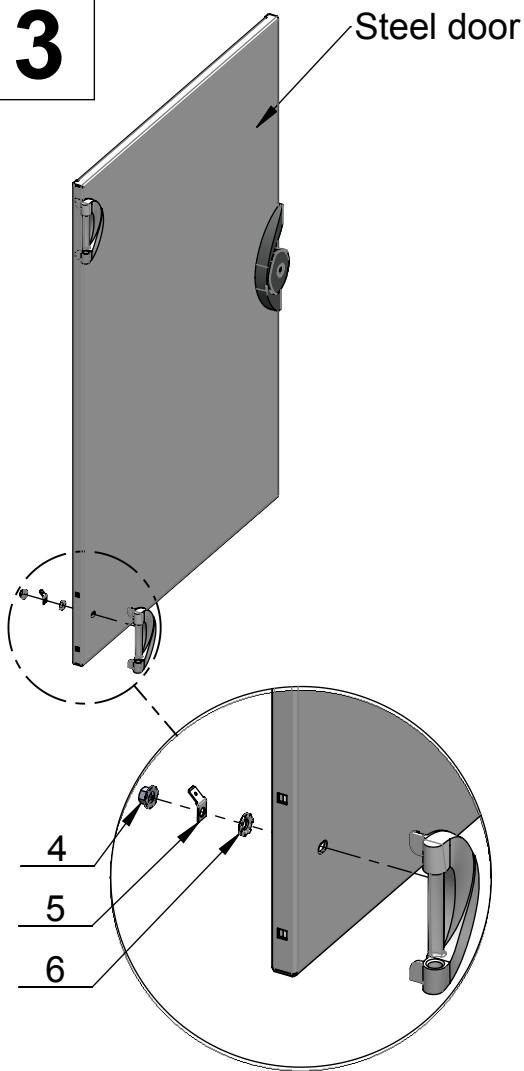

Anzugsdrehmoment:
Tightening torque : $4,5 \pm 0,6 \text{ Nm}$
Couple de serrage :

Pos.10 auf den Bolzen zentrieren
Center pos.10 to the stud
Centrer pos.10 sur le goujon

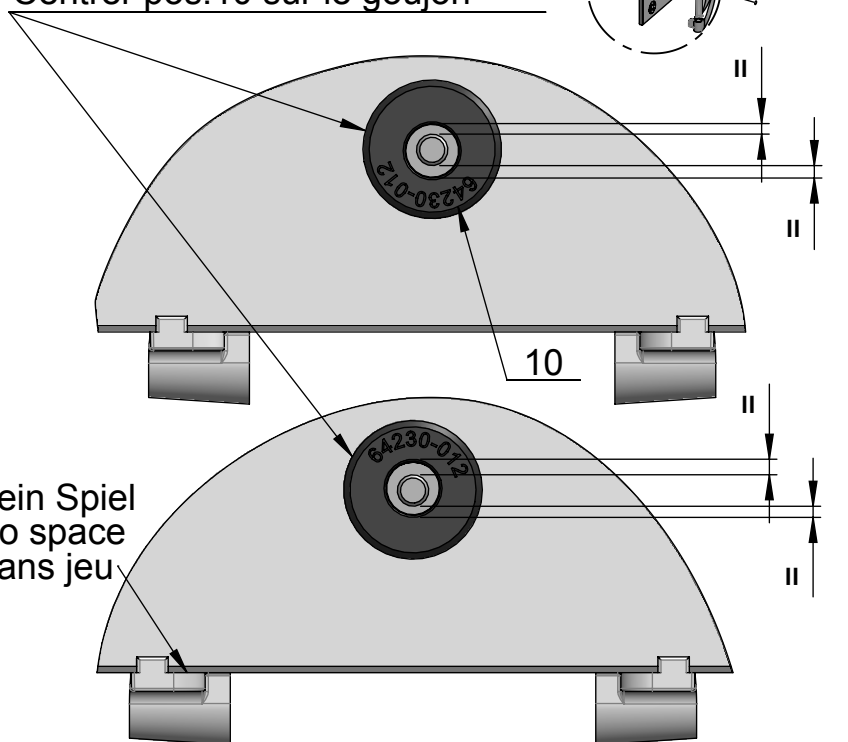

Anzugsdrehmoment:
Tightening torque : $3 \pm 0,4 \text{ Nm}$
Couple de serrage :

4

Bei Stahltür
For steel door
Pour porte acier

